

Schaltschränke


Pulte TP

Pultoberteile

Handbuch 33, Seite 123


Breite 600/800 mm

TP 6720.500, TP 6721.500

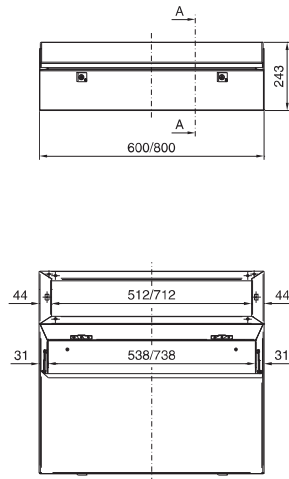


Breite 1200/1600 mm

TP 6722.500, TP 6723.500

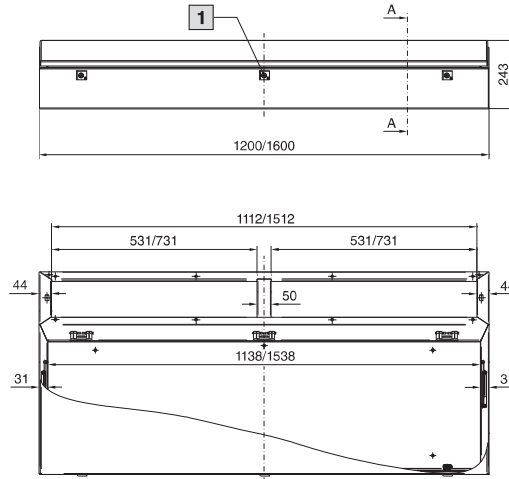

Schnitt A – A

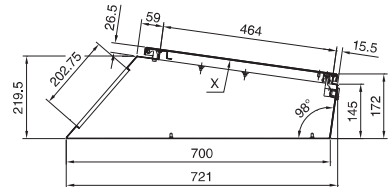


1 Nur bei Breite 1600 mm

Ansicht X, siehe Seite 57.

Pultoberteile mit vergrößerter Einbautiefe

Handbuch 33, Seite 123


TP 6720.200, TP 6721.200, TP 6722.200, TP 6723.200

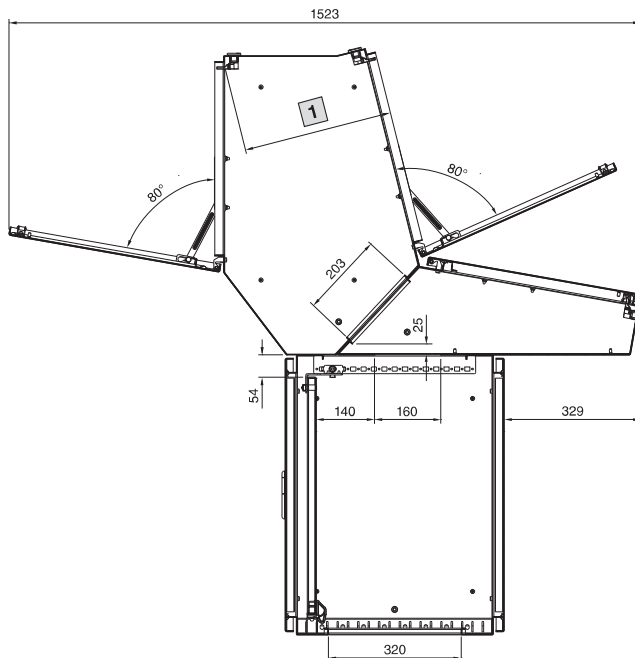

Tiefes Pultoberteil TP
bei Einsatz in Verbindung mit TP Mittelteil und Unterteil
T = 500 mm

1 Max. Einbautiefe 369 mm

TP 6720.100, TP 6721.100, TP 6722.100, TP 6723.100

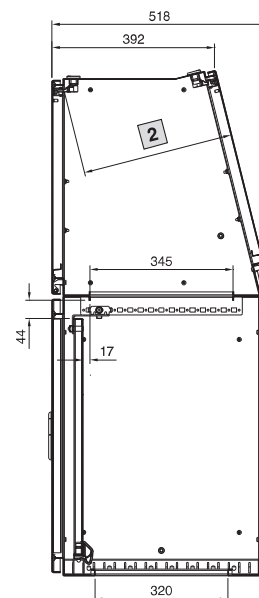

Tiefes Pultoberteil TP
bei Montage direkt auf Unterteil
T = 500 mm



2 Max. Einbautiefe 368 mm

Pultmitteile, vorbereitet für Pultoberteil

Handbuch 33, Seite 123 – 126



Breite 600/800 mm

TP 6714.500, TP 6715.500

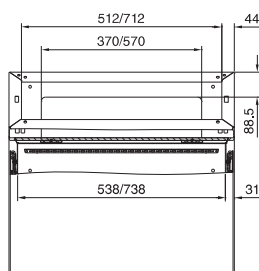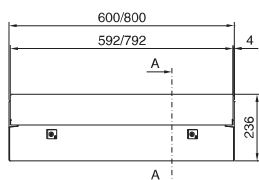


Breite 1200/1600 mm

TP 6716.500, TP 6717.500

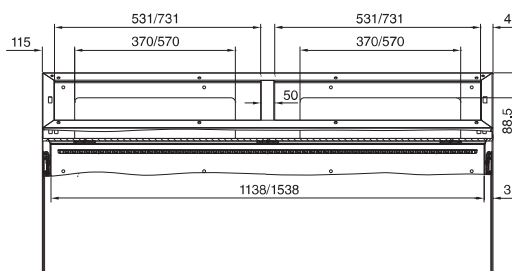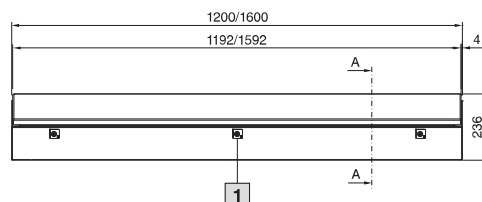

Schnitt A – A

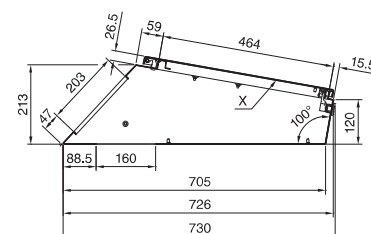

1 Nur bei Breite 1600 mm



Ansicht X,
siehe unten.

Pultmitteile, hinten mit Deckel scharniert

Handbuch 33, Seite 123 – 126



Breite 600/800 mm

TP 6710.500, TP 6711.500

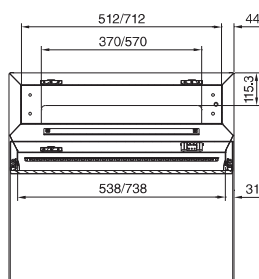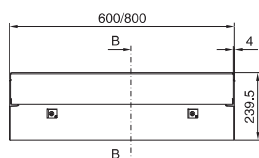


Breite 1200/1600 mm


TP 6712.500, TP 6713.500

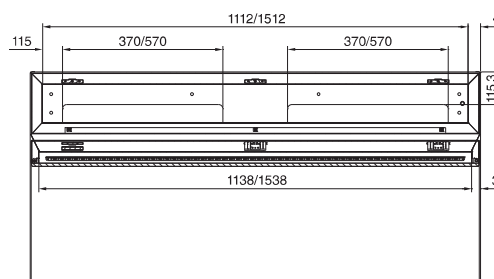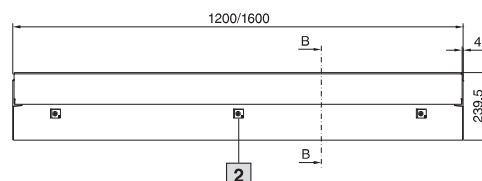

Schnitt A – A

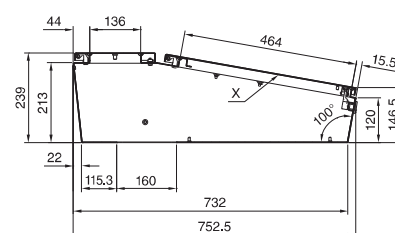

Ansicht X

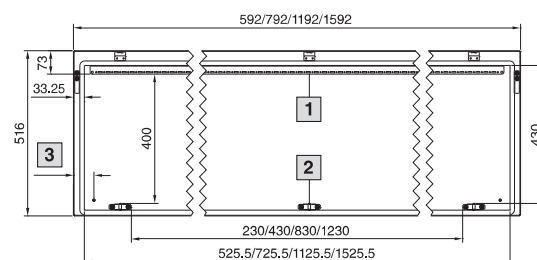

1 Entfällt bei Breite 600/800 mm

2 Nur bei Breite 1600 mm

3 Breite = 600/800/1200 = 63,5 mm
Breite = 1600/163,5 mm

Schaltschränke



Pulte TP

Pultunterteile, Tiefe 400 mm

Handbuch 33, Seite 123 – 126



Breite 600/800 mm

TP 6700.500, TP 6701.500

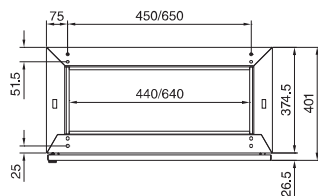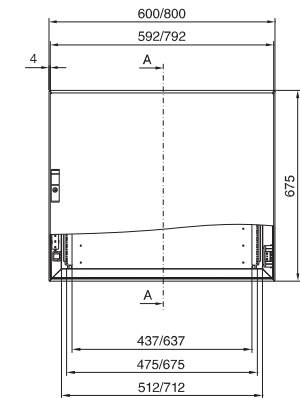


Breite 1200/1600 mm


TP 6702.500, TP 6703.500

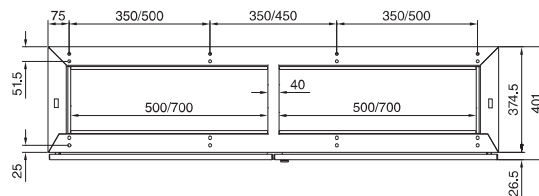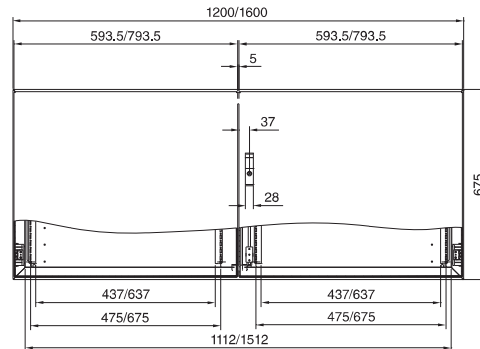

Schnitt A – A

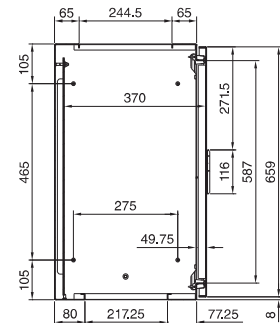

Montageplatte


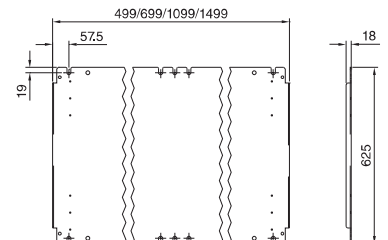


Pultunterteile, Tiefe 500 mm

Handbuch 33, Seite 123 – 126



Breite 600/800 mm

TP 6704.500, TP 6705.500

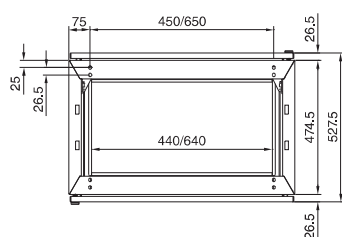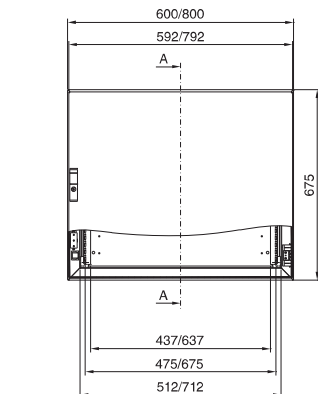


Breite 1200/1600 mm


TP 6706.500, TP 6707.500

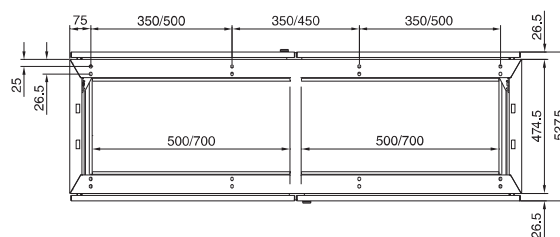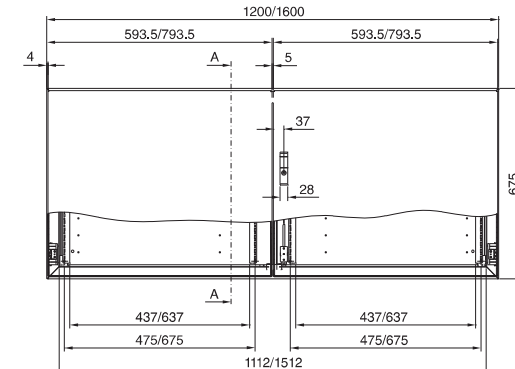

Schnitt A – A

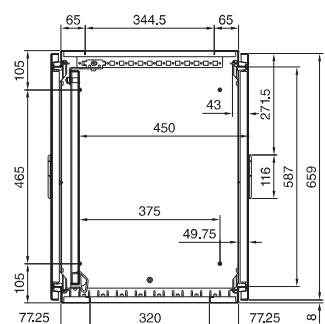

Montageplatte

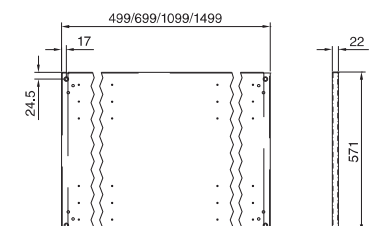

Hinweis:

Vermaßung Montageausschnitt siehe Tiefe 400 mm.