


# Technik im Detail

## Netzwerk-/Serverschränke TS IT


### Mit Sichttür für Rackklimatisierung

Breite 600 mm Neuheiten 2012, Seite 13


Vorderansicht

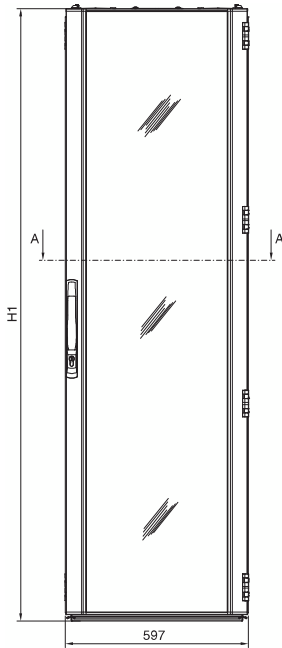


Seitenansicht

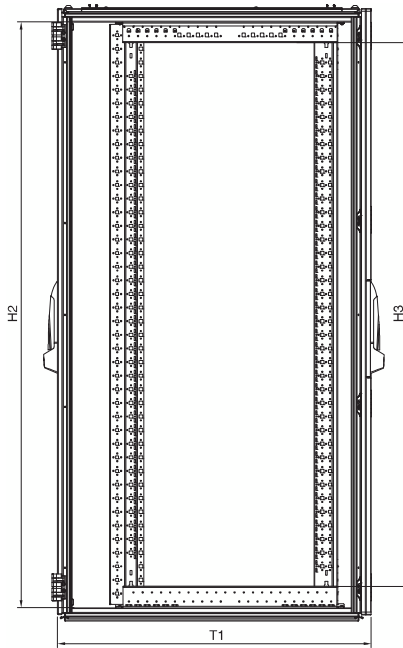


Rückansicht

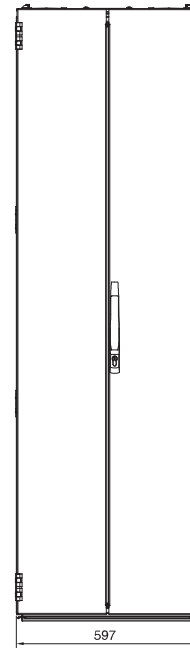

Schnitt A – A

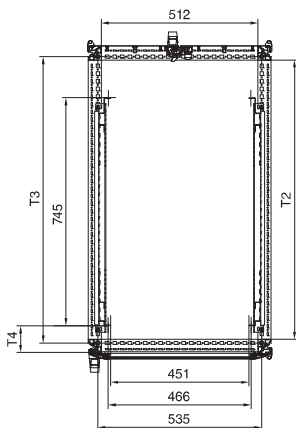

Draufsicht

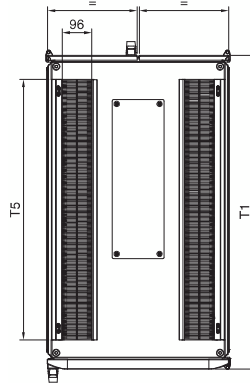


Best.-Nr. DK	HE	Höhenmaße mm			Tiefenmaße mm				
		H1	H2	H3	T1	T2	T3	T4	T5
5508.120	42	1998,5	1912	1774	1024	912	935	87	850
5510.120	42	1998,5	1912	1774	1224	1112	1135	147	1050


### Mit Sichttür für Rackklimatisierung

Breite 800 mm Neuheiten 2012, Seite 12/13


Vorderansicht

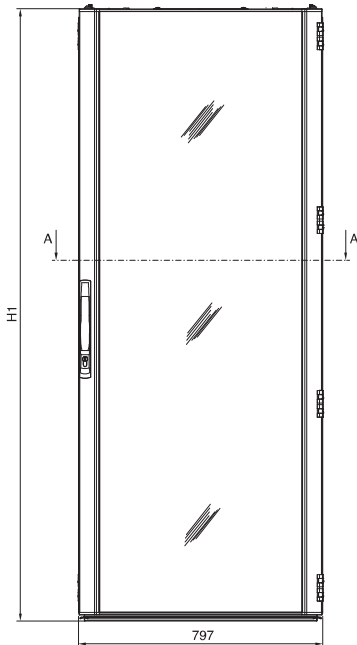


Seitenansicht

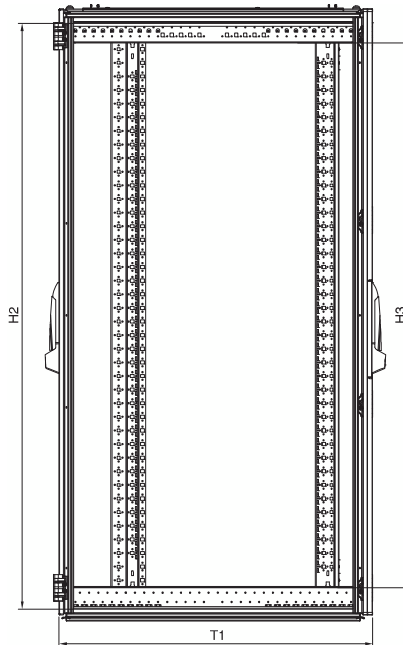


Rückansicht

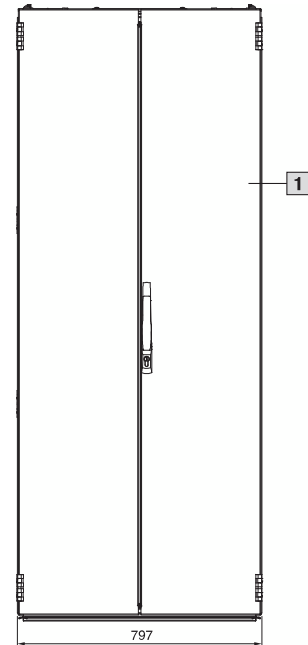

Schnitt A – A

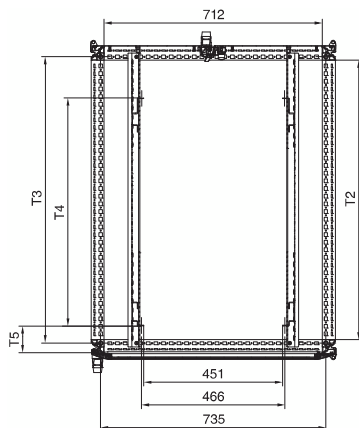


Draufsicht

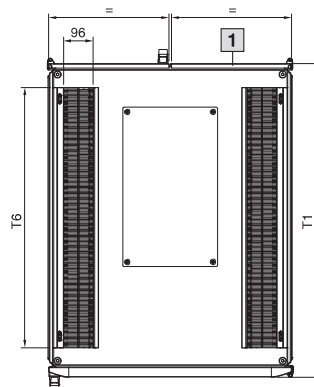

1 Bei Höhe 1200 mm einteilige Tür.

Draufsicht Tiefe 600 mm

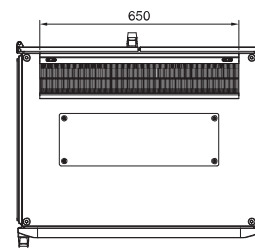

Best.-Nr. DK	HE	Höhenmaße mm			Tiefenmaße mm					
		H1	H2	H3	T1	T2	T3	T4	T5	T6
5503.120	24	1198,5	1112	974	824	712	735	545	147	650
5504.120	24	1198,5	1112	974	1024	912	935	745	87	850
5505.120	38	1798,5	1712	1574	824	712	735	545	147	650
5506.120	42	1998,5	1912	1774	624	512	535	445	87	650
5507.120	42	1998,5	1912	1774	824	712	735	545	147	650
5509.120	42	1998,5	1912	1774	1024	912	935	745	87	850
5511.120	42	1998,5	1912	1774	1224	1112	1135	745	87	1050
5512.120	47	2198,5	2112	1974	824	712	735	545	147	650