
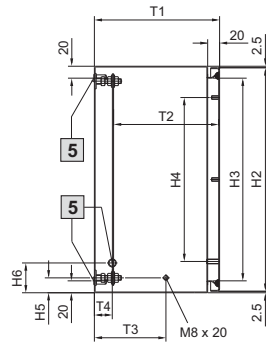


Edelstahl, mit scharnierter Tür



KEL 9401.600 – KEL 9409.600

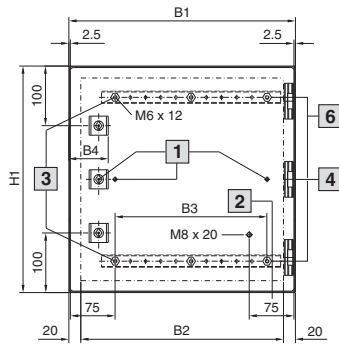

Montageplatten

KEL 9401.600

KEL 9402.600 –
KEL 9409.600

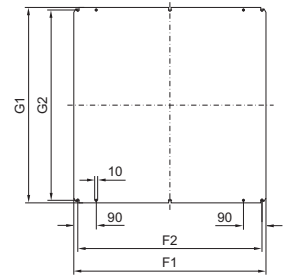
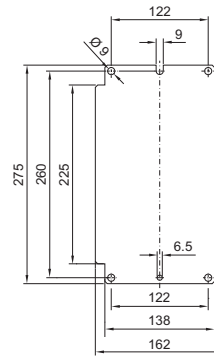


- 1** Bei H1 = 300/380 nur ein Vorreiber in der Mitte und ohne mittigen Bolzen
- 2** 50 bei KEL 9401.600
- 3** Entfallen bei KEL 9401.600

- 4** Nur KEL 9408.600
- 5** Blindnietmutter M8
- 6** Horizontales Profil bei Gehäusen ≥ 600 mm

Einzelheit
Rückansicht

  Einbau-
lage der Montage-
platte bei KEL 9409.600
um 90° gedreht



Best.-Nr. KEL	Maße Schaltschränke mm														Maße Montageplatte mm				Materialstärken mm		
	B1	B2	B3	B4	H1	H2	H3	H4	H5	H6	T1	T2	T3	T4	F1	F2	G1	G2	Gehäuse	Tür	Montage- platte
9401.600	200	160	–	56	300	295	274	225	20	50	155	135	60	30	–	–	–	–	1,25	1,5	2,0
9402.600	380	340	250	66	300	295	260	225	25	50	155	113 – 129	75	30	334	295	275	250	1,38	1,5	2,0
9409.600	300	260	175	66	380	375	340	275	25	50	210	168 – 184	120	30	334	295	275	250	1,38	1,5	2,0
9403.600	380	340	250	66	380	375	340	275	42,5	50	210	168 – 184	120	30	334	295	355	330	1,38	1,5	2,5
9404.600	380	340	250	66	600	595	560	525	25	50	210	168 – 184	120	30	334	295	570	545	1,38	1,5	2,5
9405.600	600	560	500	66	600	595	560	525	27,5	50	210	168 – 184	120	30	549	510	570	545	1,38	2,0	2,5
9406.600	600	560	500	66	760	755	720	675	27,5	50	210	168 – 184	120	30	549	510	730	705	1,38	2,0	3,0
9407.600	760	720	600	66	760	755	720	675	27,5	50	300	258 – 274	120	30	704	665	730	705	1,50	2,0	3,0
9408.600	800	760	600	66	1000	995	960	925	35	50	300	258 – 274	120	30	739	700	955	930	1,50	2,0	3,0