


Klimatisierung

Kühlgeräte


Thermoelectric Cooler

SK 3201.200, SK 3201.300


Anbau

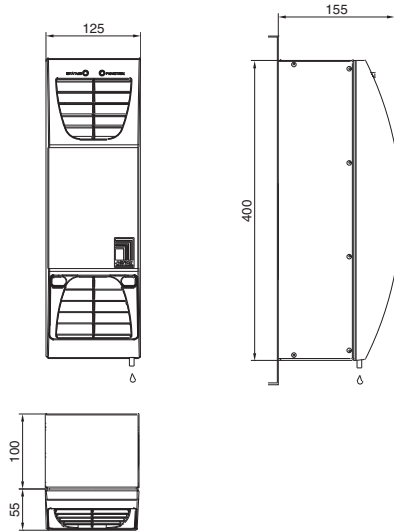


Einbau

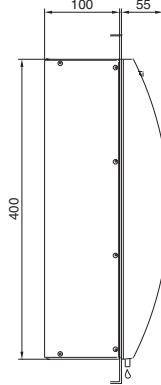

Montageausschnitt
Anbau

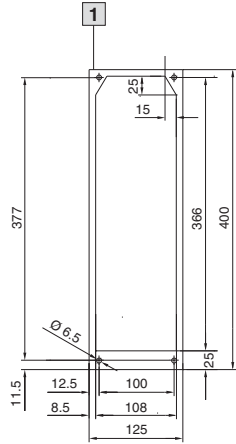

Montageausschnitt
Einbau

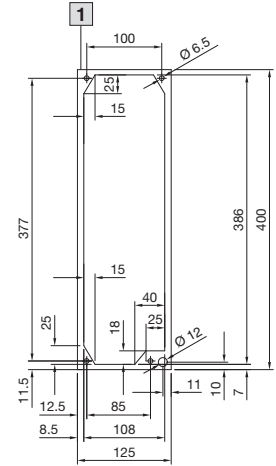


1 Außenkontur Klimagerät


Wandanbau-Kühlgeräte

TopTherm, Querformat, SK 3302.300, SK 3302.310


Anbau

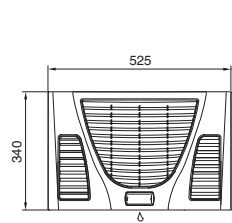


Einbau

 

Montageausschnitt
Anbau

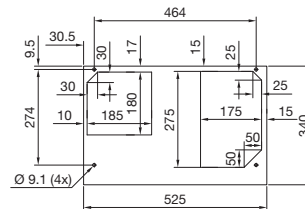


Montageausschnitt
Einbau

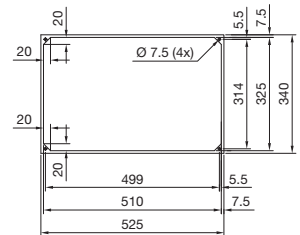


TopTherm, SK 3302.XXX


Anbau

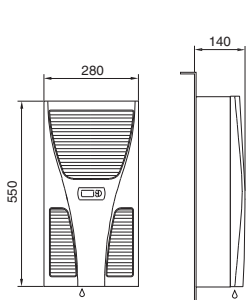


Einbau

 

Montageausschnitt
Anbau

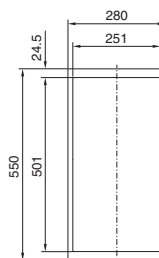


Montageausschnitt
Einbau

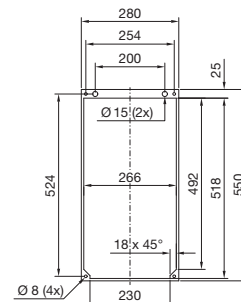

Wandanbau-Kühlgeräte


TopTherm Blue e, SK 3303.XXX, SK 3361.XXX

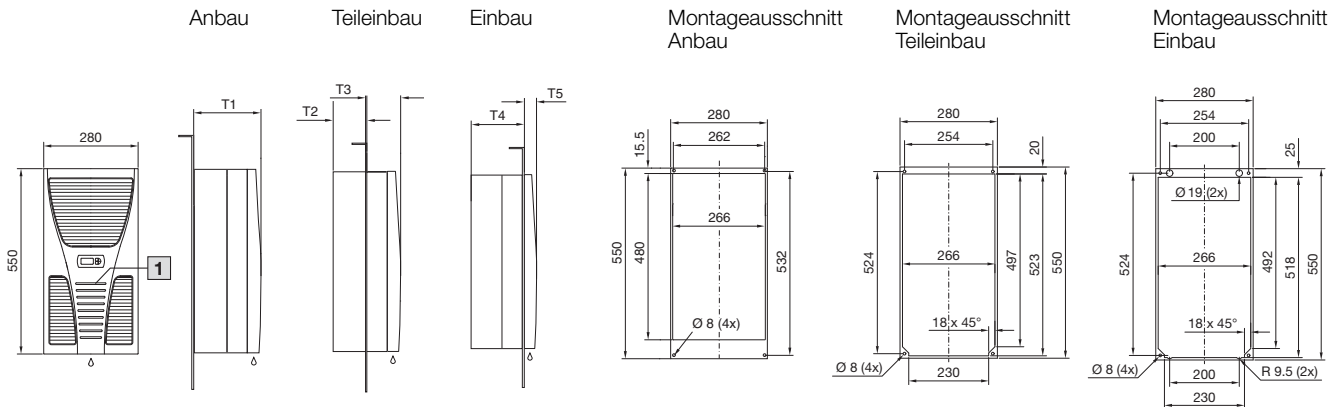


Best.-Nr. SK	Leistungs-klasse	T1	T2	T3	T4	T5
3303.XXX	500 W	206	100	106	164	42
3361.XXX	750 W	280	125	155	235	45

1 Nur bei 3361.XXX

TopTherm Blue e, SK 3304.XXX, SK 3305.XXX

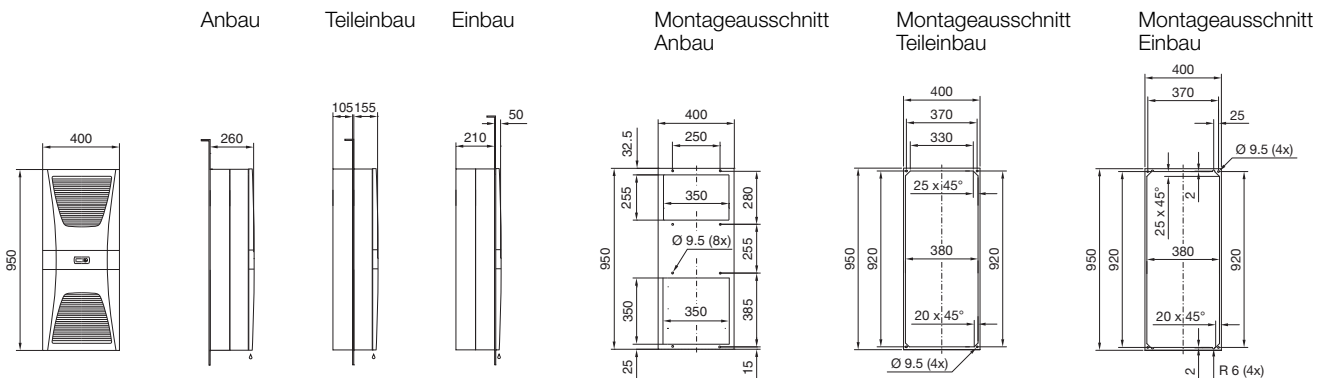

TopTherm Blue e, SK 3328.XXX, SK 3329.XXX

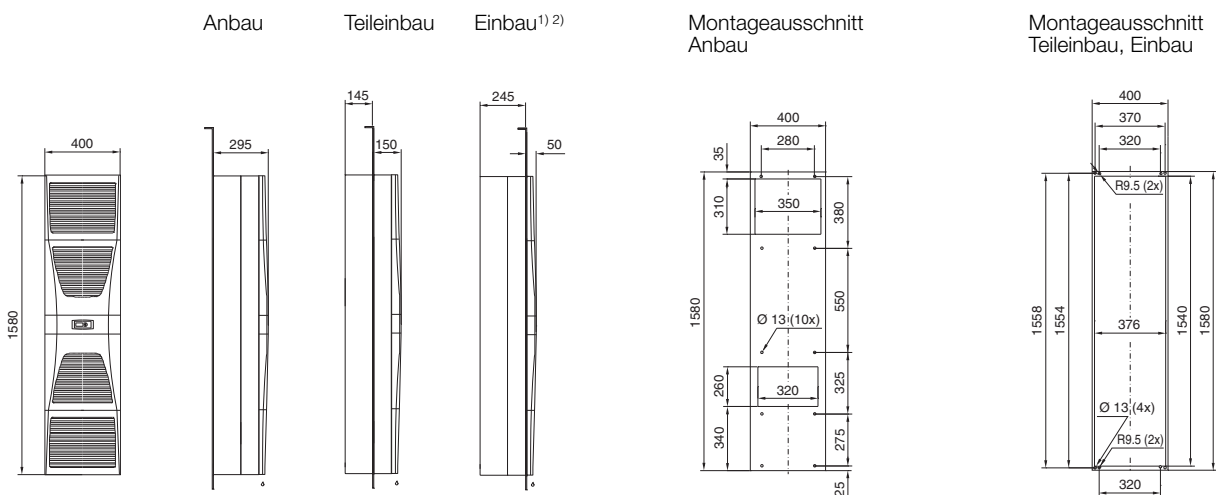

1) Bei Einbau in 600 mm breite TS 8 Türen muss der Montageausschnitt um min. 10 mm aus der Türmitte in Richtung Scharnierseite versetzt werden
 2) Ein Einbau bei doppeltürigen VX25 Schränken ist in der Schlosstür nicht möglich

Klimatisierung

Kühlgeräte

Wandanbau-Kühlgeräte




TopTherm Blue e, SK 3332.XXX

Anbau

Teileinbau

Montageausschnitt
Anbau

Montageausschnitt
Teileinbau

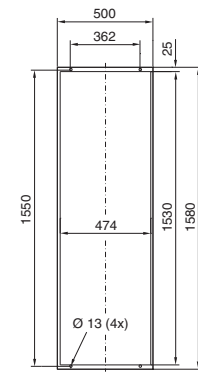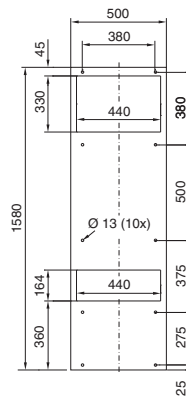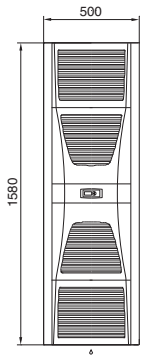






TopTherm Blue e, Flach, SK 3366.XXX

Anbau

Einbau

Montageausschnitt
Anbau

  Montageausschnitt
Einbau

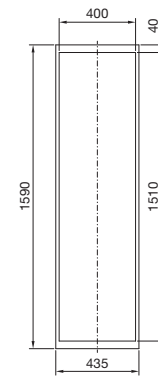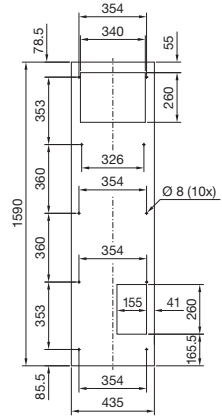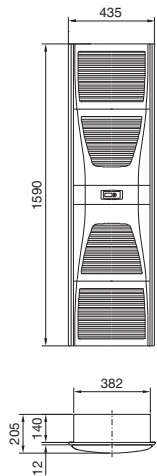

Wandanbau-Kühlgeräte

Blue e+,

SK 3185.530, SK 3185.830, SK 3186.630, SK 3186.930, SK 3187.630, SK 3187.930, SK 3188.640, SK 3188.940, SK 3189.640, SK 3189.940

Übersicht der Montierbarkeit von Blue e+ Kühlgeräten an Schaltschränken

Montageart		1	Kein Standard				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Breite mm	500	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	600	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-
	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	-	-	-	-
	1000 (2 x 500)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■	-	-
	1200 (2 x 600)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■
Türvariante	Schlosstür	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■
	Anschlagtür	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■
	Einzeltür	-	■	■	■	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	-	-	-	-
	Seitenwand	■	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschluss-Systeme	Standard (Doppelbart)	-	-	■	-	■	-	■	-	■	-	■	-	■	-	-	-	-	-
	Komfortgriff	-	■	-	■	-	■	-	■	-	■	-	■	-	■	-	■	-	■
Scharnier	130°	-	-	-	■	■	-	-	■	■	-	-	■	■	■	■	■	■	■
	180°	-	■	■	-	-	■	■	-	-	-	■	■	-	-	-	-	-	-
Anbauart	Anbau	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Teileinbau	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	■ ¹⁾	■	■
	Volleinbau ¹⁾ (1,6, 2 und 2,6 kW)	■	-	-	-	-	■ ¹⁾	■ ¹⁾	■ ¹⁾	■ ¹⁾	■	■	■	■	■	-	■ ^{1) 2)}	■ ^{1) 2)}	■ ²⁾

¹⁾ Ausbruch um 20 mm in Richtung Türanschlag verschieben

²⁾ Ein Einbau bei doppeltürigen VX25 Schränken ist in der Schlosstür nicht möglich

Blue e+, SK 3185.530, SK 3185.830


Einbaumöglichkeiten SK 3185.530, SK 3185.830

Anbau

Teileinbau

Einbau

Montageausschnitt
Anbau, Teileinbau, Einbau

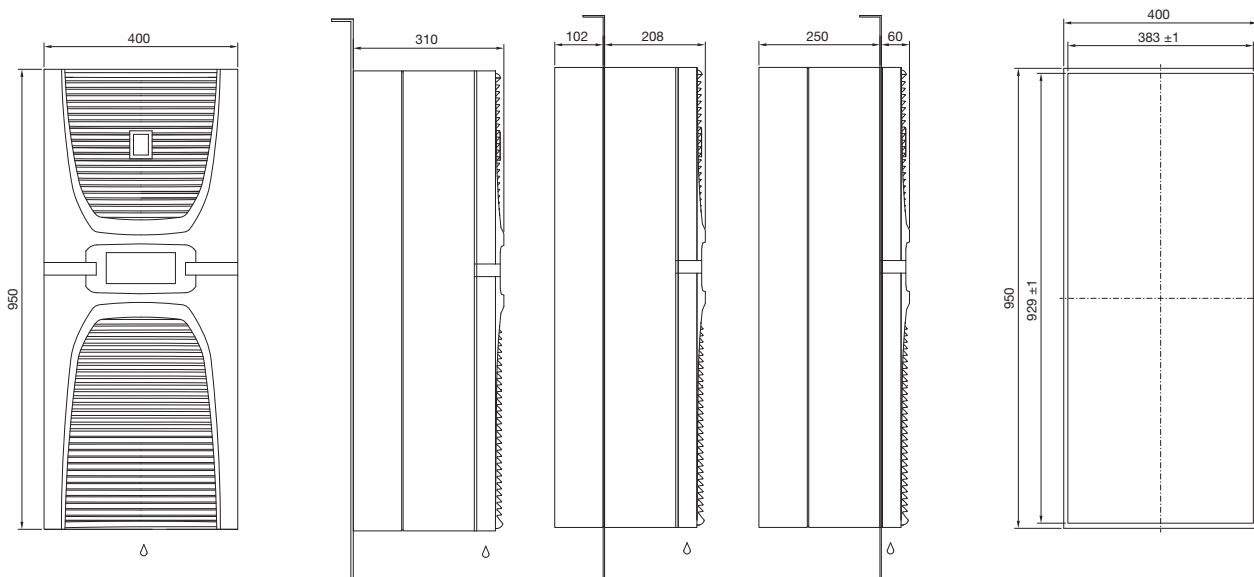

Klimatisierung

Kühlgeräte

Wandanbau-Kühlgeräte

Blue e+, SK 3186.630, SK 3186.930, SK 3187.630, SK 3187.930, SK 3188.640, SK 3188.940, SK 3189.640, SK 3189.940

Einbaumöglichkeiten
SK 3186.630, SK 3186.930,
SK 3187.630, SK 3187.930

Einbaumöglichkeiten
SK 3188.640, SK 3188.940,
SK 3189.640, SK 3189.940


Anbau

Teileinbau

Einbau



Anbau

Teileinbau

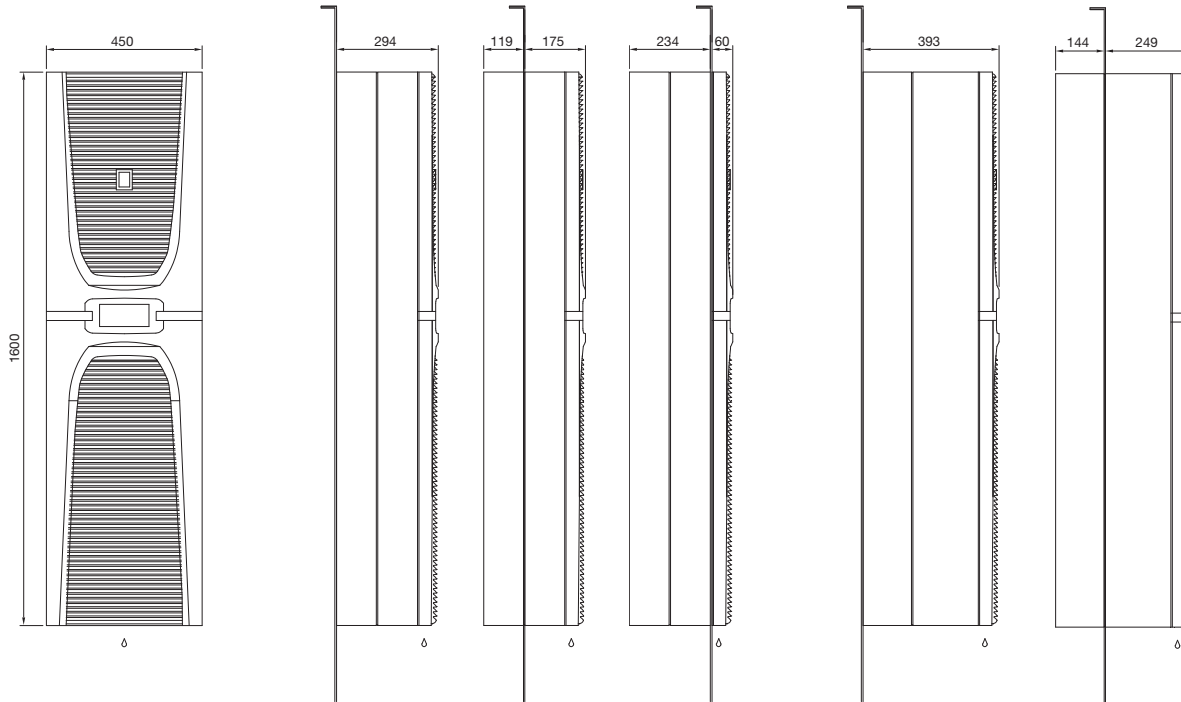

Montageausschnitt
Anbau, Teileinbau, Einbau für Tür,
Rück- und Seitenwand, B ≥ 600 mm

Montageausschnitt
Anbau für Rück- und Seitenwand,
B = 500 mm

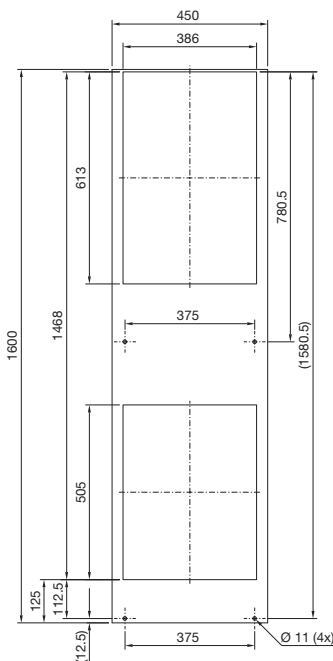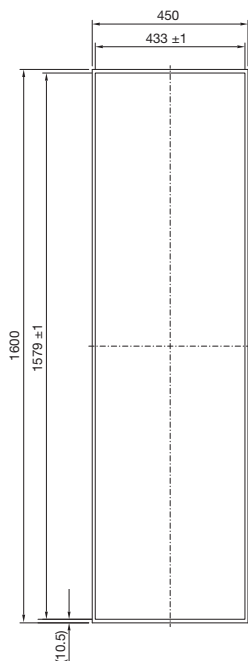

Wichtige Montagehinweise für Volleinbau

- Bei 4,2 und 5,8 kW grundsätzlich nicht möglich
- Für 600 mm breite Einzeltüren gilt:
Ausbruch um 25 mm in Richtung Türanschlag verschieben und Türrohrahmen demontieren


Wichtige Montagehinweise für den Anbau an 500 mm tiefe Schränke

- Teileinbau und Volleinbau nicht möglich
- Anbau nur möglich mit Montageausschnitt für 500 mm tiefe Schränke


Wandanbau-Kühlgeräte

TopTherm Blue e, Ausführung NEMA 4X, SK 3303.XXX

Anbau

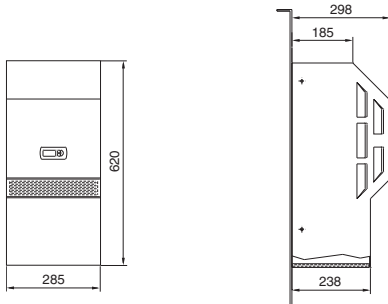


Montageausschnitt
Anbau

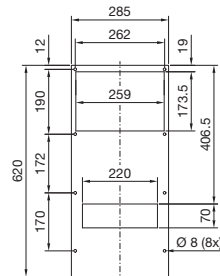


TopTherm Blue e, Ausführung NEMA 4X, SK 3304.XXX, SK 3305.XXX

Anbau

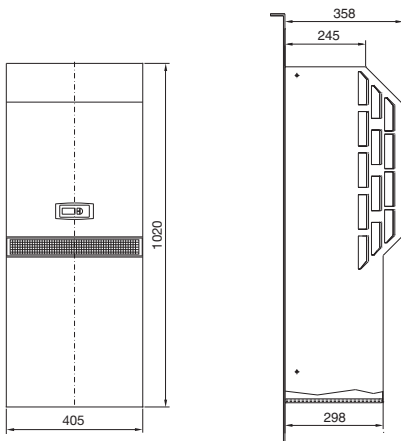

Montageausschnitt
Anbau

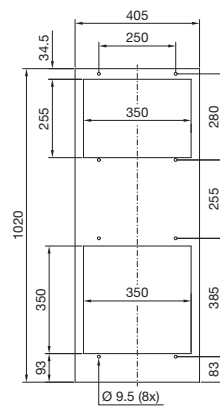


Klimatisierung

Kühlgeräte


Wandanbau-Kühlgeräte

TopTherm Blue e, Ausführung NEMA 4X, SK 3328.XXX, SK 3329.XXX

Anbau

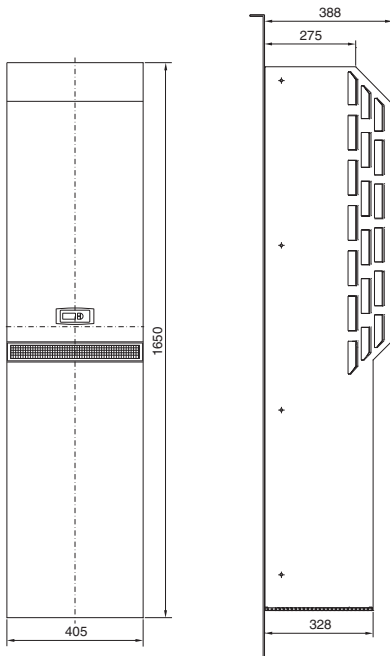


Montageausschnitt
Anbau

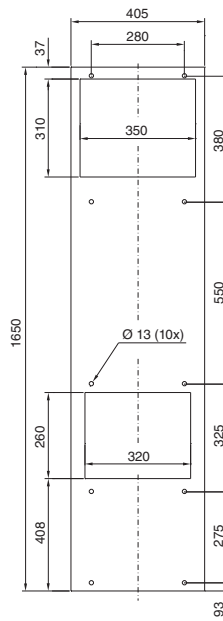


TopTherm Blue e, Ausführung UL Type 3R/4, SK 3303.5X8

Anbau

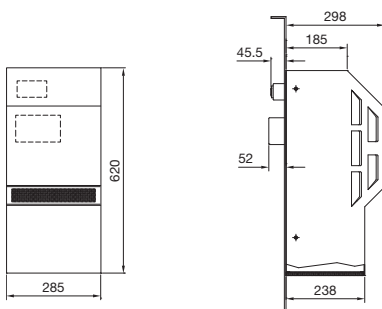


Montageausschnitt
Anbau

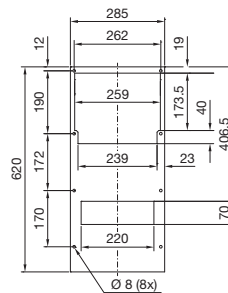


Wandanbau-Kühlgeräte

TopTherm Blue e, Ausführung UL Type 3R/4, SK 3304.5x8, SK 3305.5X8

Anbau

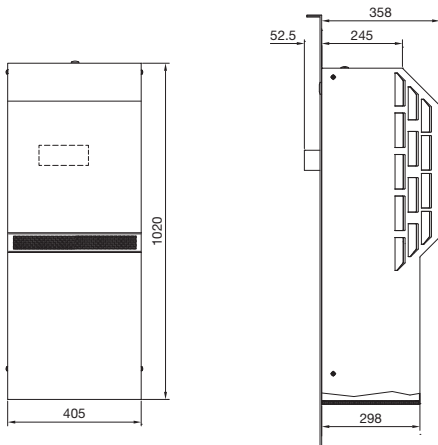


Montageausschnitt
Anbau

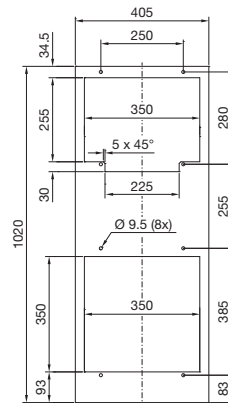

TopTherm Blue e, Ausführung UL Type 3R/4, SK 3329.5X8

Anbau

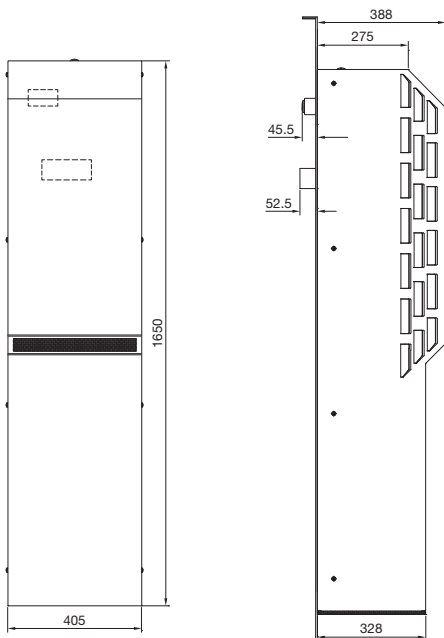

Montageausschnitt
Anbau

