



### Электрощафчики EB

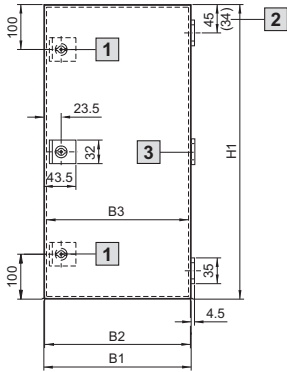


- 1** У EB 1557.500/  
EB 1578.500/EB 1579.500  
два замка
- 2** У EB 1551.500  
и EB 1553.500
- 3** Только у EB 1579.500

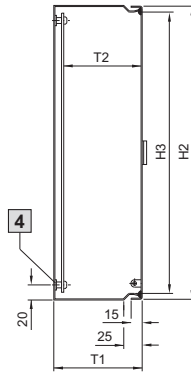


- 4** Вид А

Монтажная панель

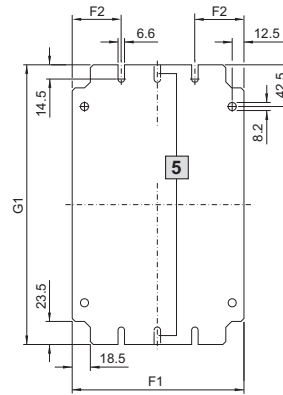

- 5** У монтажных панелей  
шириной 125 мм крепление  
только в середине

Вид А  
для  
настенное крепление

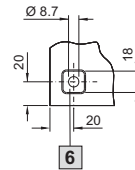

- 6** Углубление 2 мм

- B1 = Общая ширина
- B2 = Ширина двери
- B3 = Ширина в свету
- H1 = Общая высота
- H2 = Высота двери
- H3 = Высота в свету
- T1 = Общая глубина
- T2 = Монтажная глубина в свету
- F1 = Ширина монтажной панели
- F2 = От внешней кромки  
до середины крепежного  
отверстия
- G1 = Высота монтажной панели

Арт. № EB	Размеры по ширине мм			Размеры по высоте мм			Размеры по глубине мм		Размеры монтажной панели мм		
	B1	B2	B3	H1	H2	H3	T1	T2	F1	F2	G1
<b>1551.500</b>	150	148	132	150	148	132	80	65	125	62,5	135
<b>1545.500</b>	150	148	132	300	298	282	80	65	125	62,5	285
<b>1546.500</b>	200	198	182	200	198	182	80	65	175	50	185
<b>1552.500</b>	200	198	182	300	298	282	80	65	175	50	285
<b>1547.500</b>	200	198	182	400	398	382	80	65	175	50	385
<b>1553.500</b>	150	148	132	150	148	132	120	105	125	62,5	135
<b>1548.500</b>	150	148	132	300	298	282	120	105	125	62,5	285
<b>1549.500</b>	200	198	182	200	198	182	120	105	175	50	185
<b>1554.500</b>	200	198	182	300	298	282	120	105	175	50	285
<b>1550.500</b>	200	198	182	400	398	382	120	105	175	50	385
<b>1555.500</b>	300	298	282	300	298	282	120	105	275	50	285
<b>1556.500</b>	300	298	282	400	398	382	120	105	275	50	385
<b>1557.500</b>	200	198	182	500	498	482	120	105	175	50	485
<b>1577.500</b>	300	298	282	400	398	382	155	140	275	50	385
<b>1578.500</b>	300	298	282	600	598	582	155	140	275	50	585
<b>1579.500</b>	300	298	282	800	798	782	155	140	275	50	785