

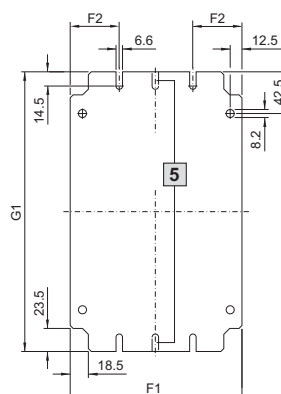
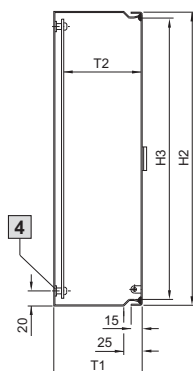


E-Box EB

Montageplade

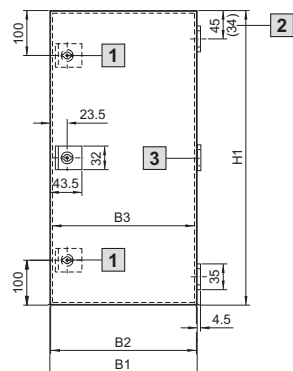

Set fra A
til
vægmontage

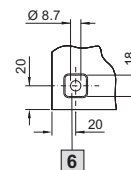

1 Ved EB 1557.500/
EB 1578.500/EB 1579.500
to lukninger

2 Ved EB 1551.500
og EB 1553.500

3 Kun ved EB 1579.500

4 Set fra A

5 Ved 125 mm brede
montageplader kun
montage i midten

6 Prægning 2 mm uddybet

B1 = Totalbredde
B2 = Lågebredde
B3 = Indv. bredde
H1 = Totalhøjde
H2 = Lågehøjde
H3 = Indv. højde
T1 = Totaldybde
T2 = Indv. indbygningsdybde
F1 = Montagepladebredde
F2 = Yderkanter til midten
af montagehuller
G1 = Montagepladehøjde

Best.nr. EB	Breddemål mm			Højdemål mm			Dybdemål mm		Montagepladedimensioner mm		
	B1	B2	B3	H1	H2	H3	T1	T2	F1	F2	G1
1551.500	150	148	132	150	148	132	80	65	125	62,5	135
1545.500	150	148	132	300	298	282	80	65	125	62,5	285
1546.500	200	198	182	200	198	182	80	65	175	50	185
1552.500	200	198	182	300	298	282	80	65	175	50	285
1547.500	200	198	182	400	398	382	80	65	175	50	385
1553.500	150	148	132	150	148	132	120	105	125	62,5	135
1548.500	150	148	132	300	298	282	120	105	125	62,5	285
1549.500	200	198	182	200	198	182	120	105	175	50	185
1554.500	200	198	182	300	298	282	120	105	175	50	285
1550.500	200	198	182	400	398	382	120	105	175	50	385
1555.500	300	298	282	300	298	282	120	105	275	50	285
1556.500	300	298	282	400	398	382	120	105	275	50	385
1557.500	200	198	182	500	498	482	120	105	175	50	485
1577.500	300	298	282	400	398	382	155	140	275	50	385
1578.500	300	298	282	600	598	582	155	140	275	50	585
1579.500	300	298	282	800	798	782	155	140	275	50	785