



GA-alumiinikotelot


Rakenne A

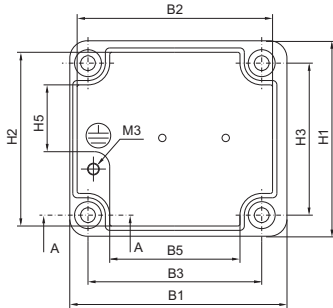


Rakenne B

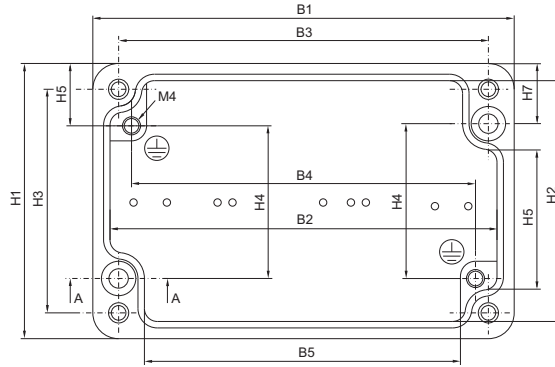



Leikkaus A - A

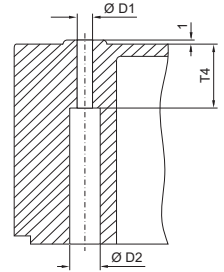

Rakenne C

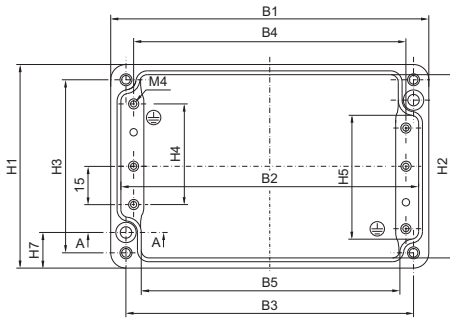

Rakenne D

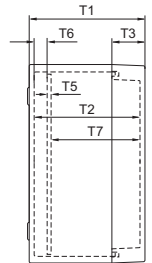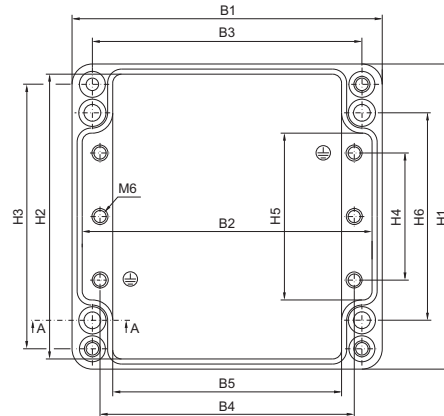

Ohje:

- Asiakkaan omat sisärakenteet eivät saa ylittää asennuslevyn leveys- ja korkeusmittoja
- Koteloissa, joihin ei ole saatavana asennuslevyä, ovat voimassa seuraavat mitat:

| Til.nro GA | Leveys mm | Korkeus mm |
|------------|-----------|------------|
| 9101.210 | 48 | 54 |
| 9102.210 | 88 | 54 |
| 9104.210 | 64 | 69 |
| 9106.210 | 164 | 69 |
| 9107.210 | 239 | 69 |
| 9111.210 | 347 | 107 |

| Til.nro GA | Rakenne | Leveysmitta mm | | | | | Korkeusmitta mm | | | | | | | Syvyysmitta mm | | | | | | | Halkaisija mm | |
|------------|---------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----------------|-----|----|------|-----|-----|------|---------------|------|
| | | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | D1 | D2 |
| 9101.210 | B | 58 | 50 | 46 | 40 | 34 | 64 | 56 | 52 | 33 | 32 | - | 14 | 34 | 29 | 9 | 8 | - | - | - | 4,5 | 8 |
| 9102.210 | B | 98 | 90 | 86 | 81 | 74 | 64 | 57 | 52 | 33 | 32 | - | 14 | 35 | 29 | 10 | 8 | - | - | - | 4,5 | 8 |
| 9104.210 | C | 75 | 66 | 63 | 56 | 52 | 80 | 71 | 68 | 39 | 48 | - | 14 | 57 | 50 | 15 | 9,5 | - | - | - | 4,5 | 8 |
| 9105.210 | C | 125 | 116 | 113 | 106 | 99 | 80 | 71 | 68 | 39 | 48 | - | 14 | 57 | 50 | 15 | 10 | 1,5 | 6 | 42,5 | 4,5 | 8 |
| 9106.210 | C | 175 | 166 | 163 | 156 | 152 | 80 | 71 | 68 | 39 | 48 | - | 14 | 57 | 50 | 15 | 8 | 1,5 | 6 | 42,5 | 4,5 | 7 |
| 9107.210 | C | 250 | 241 | 238 | 231 | 226 | 80 | 71 | 68 | 39 | 48 | - | 14 | 57 | 50 | 15 | 9,5 | 1,5 | 6 | 42,5 | 4,5 | 7,5 |
| 9108.210 | D | 122 | 112 | 106 | 95 | 90 | 120 | 111 | 104 | 52 | 64 | 82 | - | 80 | 72 | 20 | 15,5 | 1,5 | 8 | 62,5 | 6,5 | 10,5 |
| 9110.210 | D | 220 | 211 | 204 | 195 | 183 | 120 | 111 | 104 | 50 | 64 | 82 | - | 91 | 82 | 30 | 15 | 1,5 | 9 | 71,5 | 6,7 | 11 |
| 9111.210 | D | 360 | 349 | 344 | 333 | 322 | 120 | 111 | 104 | 48 | 62 | 82 | - | 82 | 72 | 20 | 9 | 2 | 8,5 | 61,5 | 6,5 | 10,8 |
| 9112.210 | D | 160 | 151 | 140 | 132 | 120 | 160 | 151 | 140 | 76 | 89 | 110 | - | 91 | 82 | 20 | 20 | 2 | 8,5 | 71,5 | 7 | 12 |
| 9113.210 | D | 260 | 251 | 240 | 230 | 220 | 160 | 151 | 140 | 76 | 90 | 110 | - | 91 | 82 | 20 | 19 | 1,5 | 8,5 | 72 | 7 | 13 |
| 9114.210 | D | 360 | 350 | 340 | 330 | 316 | 160 | 151 | 140 | 76 | 89 | 110 | - | 91 | 82 | 20 | 19 | 2 | 9 | 71 | 7 | 13,5 |
| 9116.210 | D | 202 | 190 | 180 | 170 | 159 | 232 | 221 | 210 | 144 | 159 | 180 | - | 111 | 102 | 20 | 21 | 2 | 9 | 91 | 6 | 13 |
| 9117.210 | D | 280 | 271 | 260 | 250 | 239 | 232 | 221 | 210 | 144 | 159 | 180 | - | 111 | 102 | 20 | 21 | 2 | 9 | 91 | 6 | 13 |
| 9118.210 | D | 334 | 321 | 310 | 300 | 289 | 233 | 223 | 210 | 144 | 160 | 180 | - | 111 | 102 | 20 | 25 | 2 | 9 | 91 | 6,4 | 13,5 |
| 9119.210 | D | 330 | 321 | 310 | 300 | 290 | 230 | 221 | 210 | 144 | 160 | 180 | - | 181 | 170 | 20 | 9 | 2 | 9 | 159 | 7,5 | 11 |