



E-boks EB

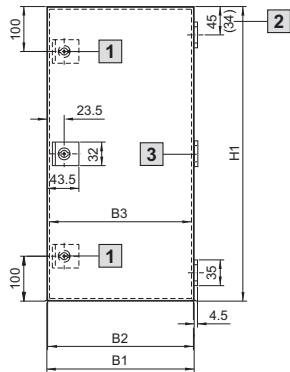


- 1** På EB 1557.500/
EB 1578.500/EB 1579.500
to låser
- 2** På EB 1551.500
og EB 1553.500
- 3** Kun på EB 1579.500

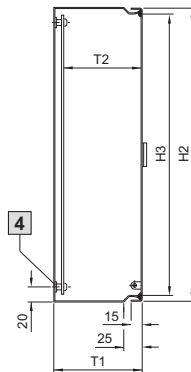


- 4** Sett fra A

Montasjeplate

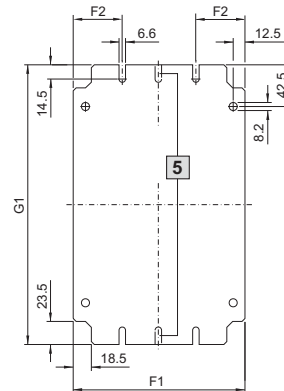

- 5** Kun montering i midten på
125 mm brede montasje-
plater

Sett fra A
for
veggmontering

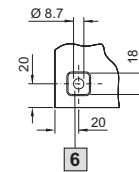

- 6** Preging senket 2 mm

- B1 = Total bredde
- B2 = Dørbredde
- B3 = Lysåpning bredde
- H1 = Total høyde
- H2 = Dørhøyde
- H3 = Lysåpning høyde
- T1 = Total dybde
- T2 = Lysåpning montasjedybde
- F1 = Montasjeplatebredde
- F2 = Ytterkant til senter
montasjeutsparringer
- G1 = Montasjeplatehøyde

Best.nr. EB	Breddemål mm			Høydemål mm			Dybdemål mm		Montasjeplate-mål i mm		
	B1	B2	B3	H1	H2	H3	T1	T2	F1	F2	G1
1551.500	150	148	132	150	148	132	80	65	125	62,5	135
1545.500	150	148	132	300	298	282	80	65	125	62,5	285
1546.500	200	198	182	200	198	182	80	65	175	50	185
1552.500	200	198	182	300	298	282	80	65	175	50	285
1547.500	200	198	182	400	398	382	80	65	175	50	385
1553.500	150	148	132	150	148	132	120	105	125	62,5	135
1548.500	150	148	132	300	298	282	120	105	125	62,5	285
1549.500	200	198	182	200	198	182	120	105	175	50	185
1554.500	200	198	182	300	298	282	120	105	175	50	285
1550.500	200	198	182	400	398	382	120	105	175	50	385
1555.500	300	298	282	300	298	282	120	105	275	50	285
1556.500	300	298	282	400	398	382	120	105	275	50	385
1557.500	200	198	182	500	498	482	120	105	175	50	485
1577.500	300	298	282	400	398	382	155	140	275	50	385
1578.500	300	298	282	600	598	582	155	140	275	50	585
1579.500	300	298	282	800	798	782	155	140	275	50	785