




E-Box EB

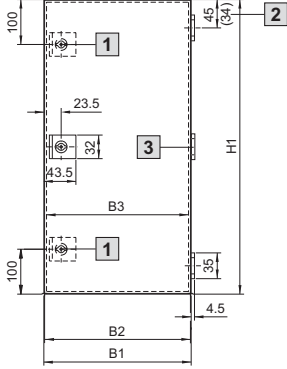

- 1** EB 1557.500/
EB 1578.500/EB 1579.500 için
iki kilitli
- 2** EB 1551.500
ve EB 1553.500 için
- 3** Yalnızca EB 1579.500 için

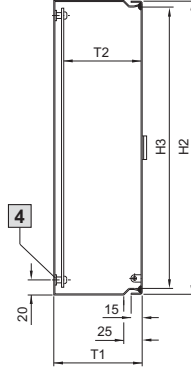


- 4** A görünümü

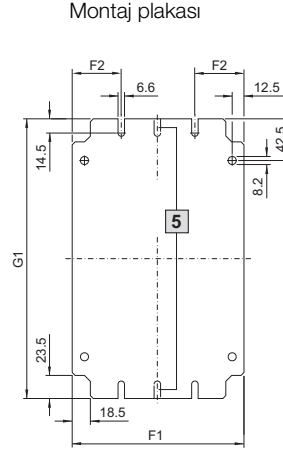

- 5** 125 mm montaj
plakalarında yalnız
merkezde bağlantı

Duvar bağlantısı
için
A görünümü

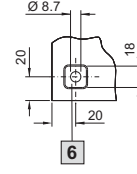

- 6** Kabartma 2 mm derinlikte

- B1 = Toplam genişlik
B2 = Kapı genişliği
B3 = İç kullanım genişliği
H1 = Toplam yükseklik
H2 = Kapı yüksekliği
H3 = İç kullanım yüksekliği
T1 = Toplam derinlik
T2 = Kurulum için iç kullanım
derinliği
F1 = Montaj plakası genişliği
F2 = Dış kenardan merkeze kadarki
bağlantı delikleri
G1 = Montaj plakalarının yüksekliği

Model no. EB	Genişlik ölçüleri mm			Yükseklik ölçüleri mm			Derinlik ölçüleri mm		Montaj plakası ölçüleri mm		
	B1	B2	B3	H1	H2	H3	T1	T2	F1	F2	G1
1551.500	150	148	132	150	148	132	80	65	125	62,5	135
1545.500	150	148	132	300	298	282	80	65	125	62,5	285
1546.500	200	198	182	200	198	182	80	65	175	50	185
1552.500	200	198	182	300	298	282	80	65	175	50	285
1547.500	200	198	182	400	398	382	80	65	175	50	385
1553.500	150	148	132	150	148	132	120	105	125	62,5	135
1548.500	150	148	132	300	298	282	120	105	125	62,5	285
1549.500	200	198	182	200	198	182	120	105	175	50	185
1554.500	200	198	182	300	298	282	120	105	175	50	285
1550.500	200	198	182	400	398	382	120	105	175	50	385
1555.500	300	298	282	300	298	282	120	105	275	50	285
1556.500	300	298	282	400	398	382	120	105	275	50	385
1557.500	200	198	182	500	498	482	120	105	175	50	485
1577.500	300	298	282	400	398	382	155	140	275	50	385
1578.500	300	298	282	600	598	582	155	140	275	50	585
1579.500	300	298	282	800	798	782	155	140	275	50	785