
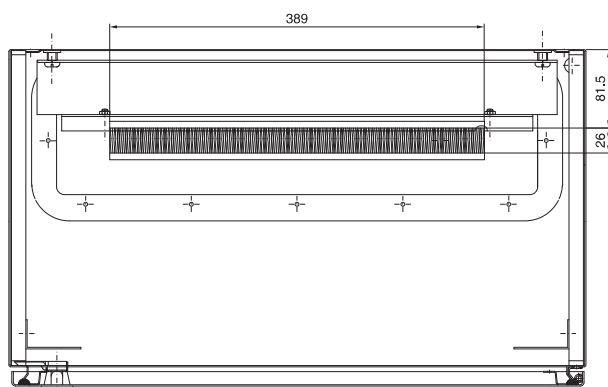
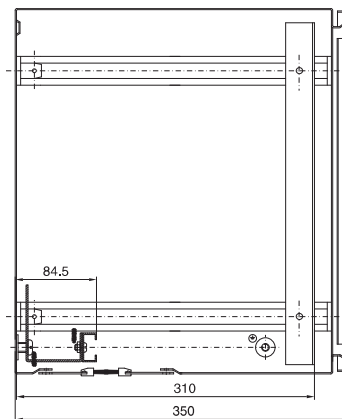


Schaltschränke

Netzwerk-Wandgehäuse

Wandgehäuse AE



Mit 19"-Profilschienen Handbuch 33, Seite 67

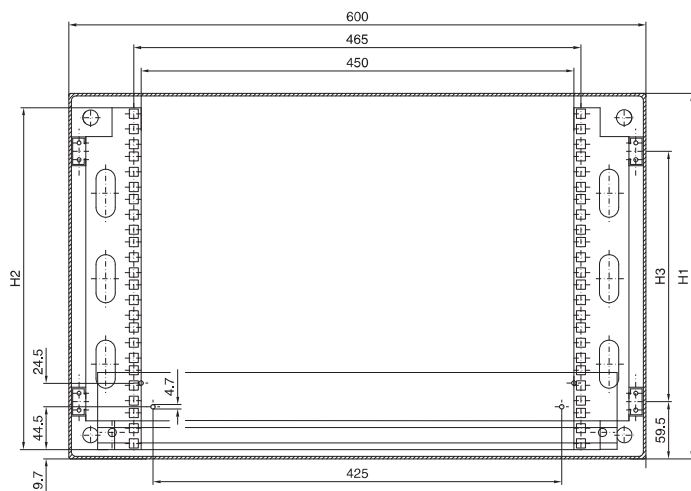


Best.-Nr. DK	HE	Höhenmaße mm		
		H1	H2	H3
7641.000	8	380	355	261
7643.000	13	600	578	481
7645.000	16	760	711	641

Wandgehäuse AE


Mit 19"-Auszugsrahmen Handbuch 33, Seite 68

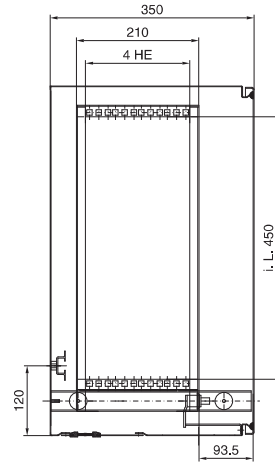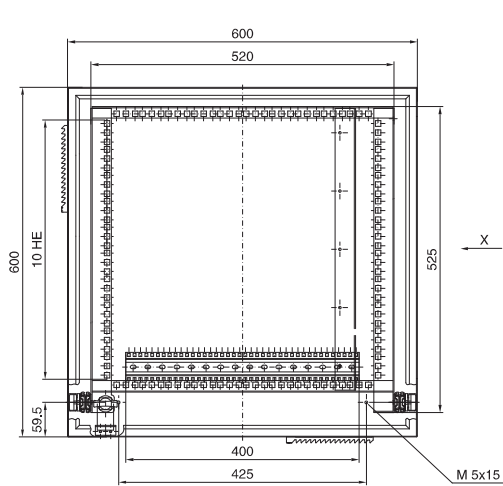

Ansicht X 90° gedreht

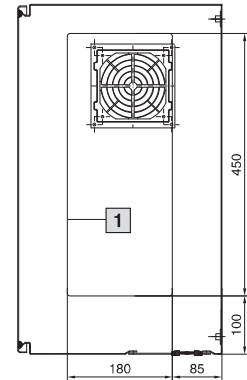



1 Ausschnitt für ESG-Scheibe

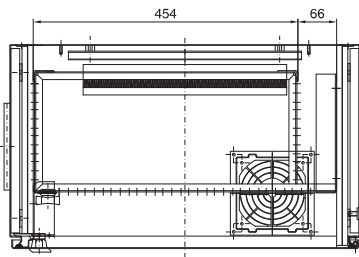

Best.-Nr. DK	HE		Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm
	senkrecht	waagrecht			
7644.000	4	10	600	600	350

LWL-Kleinverteiler

Handbuch 33, Seite 69

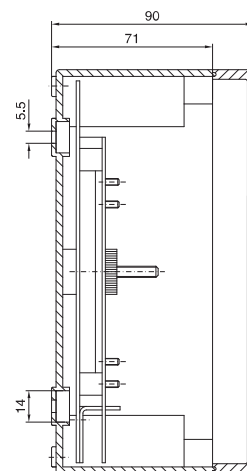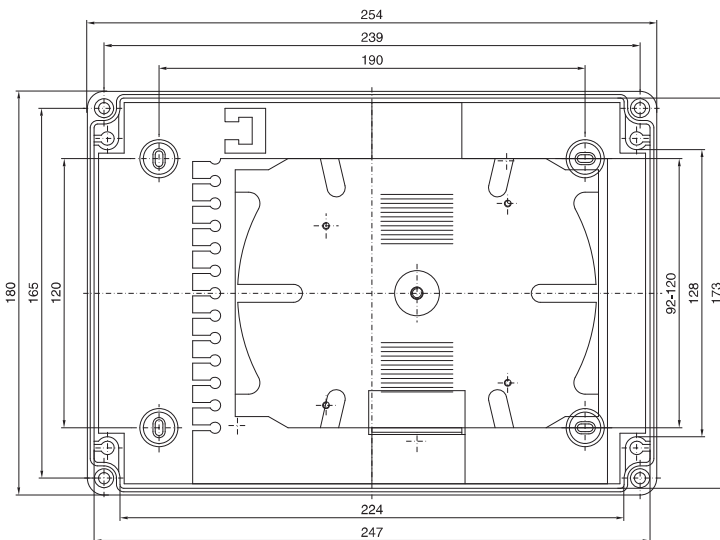

Best.-Nr. DK	Fasern	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm
7451.000	1 - 24	180	254	90