


Netzwerkschränke TS 8


Vormontiert, Türen unbelüftet Handbuch 33, Seite 102

DK 7830.100


Vorderansicht

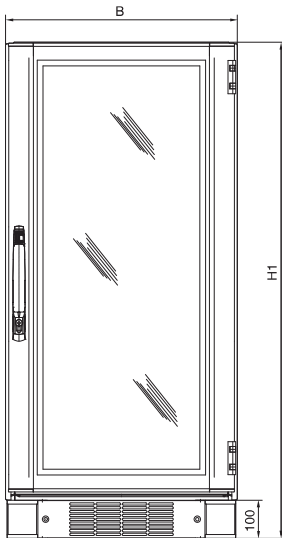


Seitenansicht

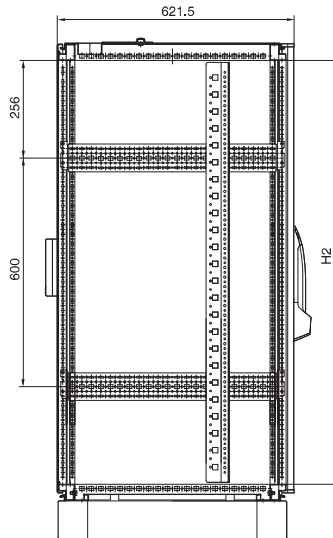


Rückansicht

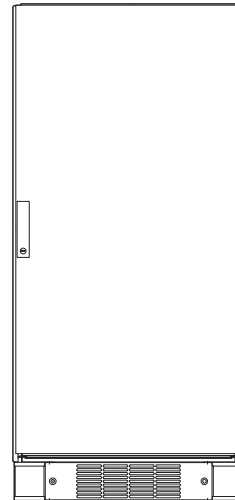

Draufsicht

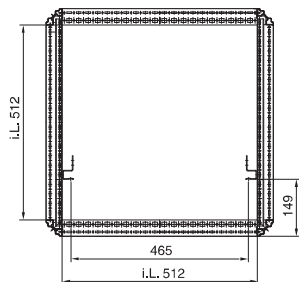

Draufsicht ohne
19"-Profilschienen

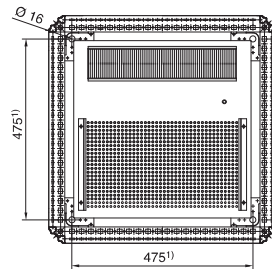

1) Boden-/Sockelbefestigung

Best.-Nr. DK	HE	Breitenmaße mm		Höhenmaße mm	
		B	H1	H2	
7830.100	24	606	1302	1112	


Schaltschränke

Netzwerk-Standverteiler


Netzwerkschränke TS 8

Vormontiert, Türen unbelüftet Handbuch 33, Seite 102, 103


Vorderansicht

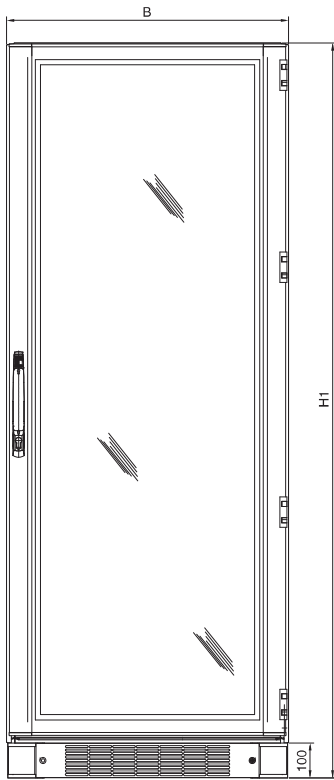


Seitenansicht

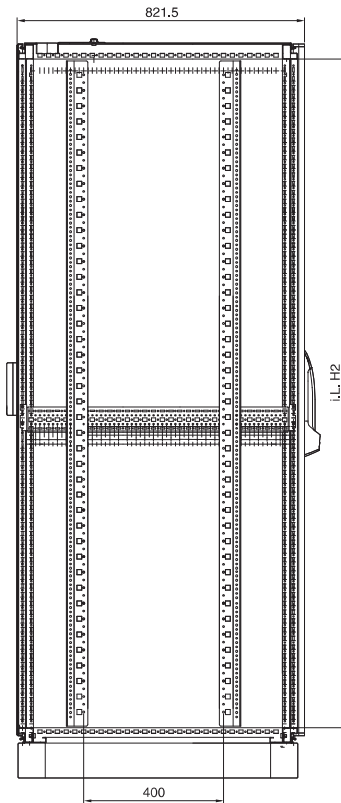


Rückansicht

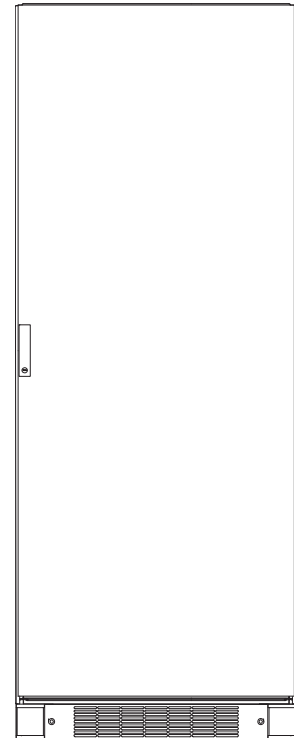

Draufsicht

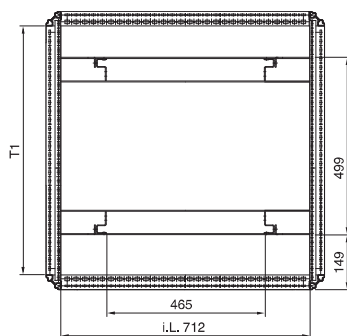

Draufsicht ohne
19"-Profilschienen

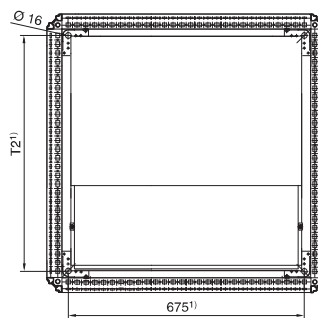


¹⁾ Boden-/Sockelbefestigung

Best.-Nr. DK	HE	Breitenmaße mm		Höhenmaße mm		Tiefenmaße mm	
		B	H1	H2	T1	T2	
7830.110	24	806	1302	1112	712	675	
7830.850	38	797	1902	1712	712	675	
7830.200	42	806	2102	1912	712	675	
7830.250	42	797	2102	1912	712	675	
7830.202	42	806	2102	1912	712	675	
7830.230	42	806	2102	1912	912	875	
7830.240	42	797	2102	1912	912	875	
7830.270	47	797	2302	2112	712	675	


Netzwerkschränke TS 8

Vormontiert, Türen belüftet Handbuch 33, Seite 103


Vorderansicht

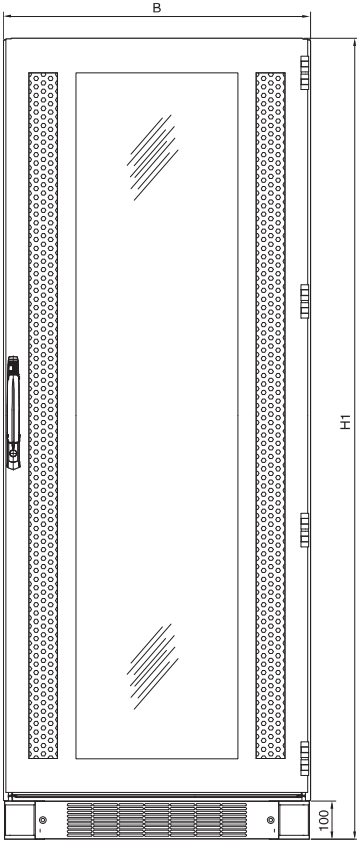


Seitenansicht

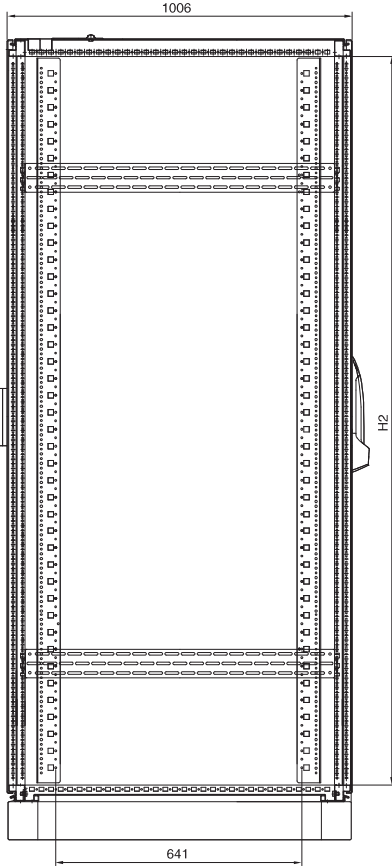


Rückansicht

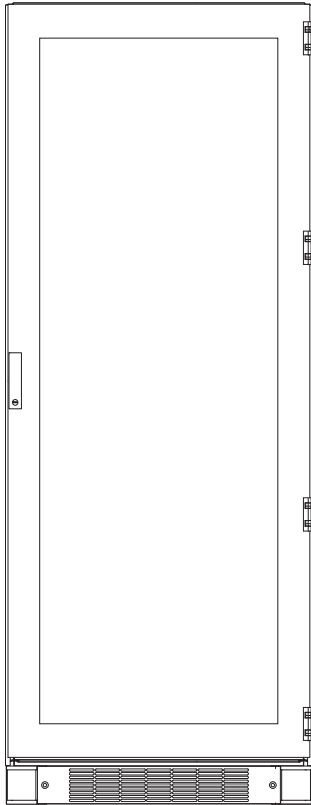

Draufsicht

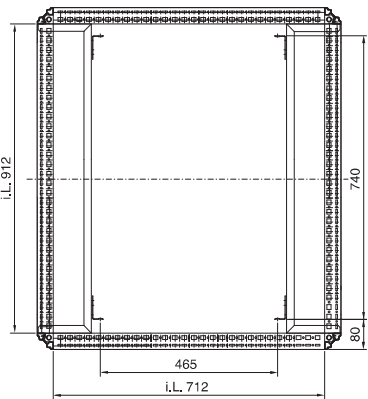

Draufsicht ohne 19"-Profilschienen

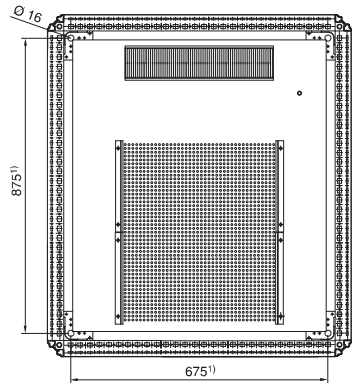

1) Boden-/Sockelbefestigung

Best.-Nr. DK	HE	Breitenmaße mm		Höhenmaße mm	
		B	H1	H2	
7830.130	24	806	1302	1112	
7830.330	42	806	2102	1912	
7830.335	42	797	2102	1912	
7830.380	47	797	2302	2112	

Schaltschränke


Netzwerk-Standverteiler

Netzwerkschränke TS 8


Vormontiert, Türen/Rückwand unbelüftet Handbuch 33, Seite 104

DK 7830.550


Vorderansicht

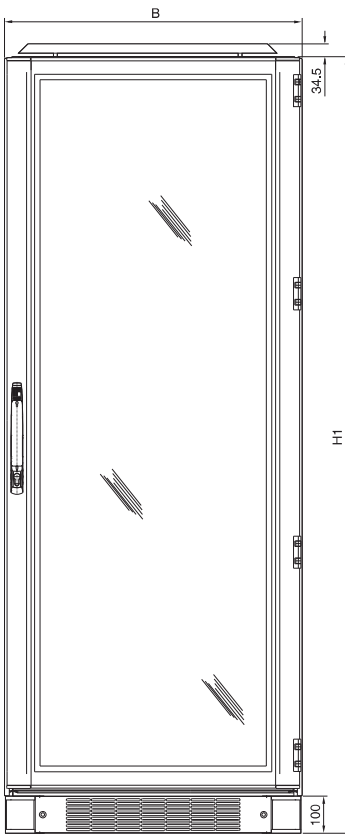


Seitenansicht

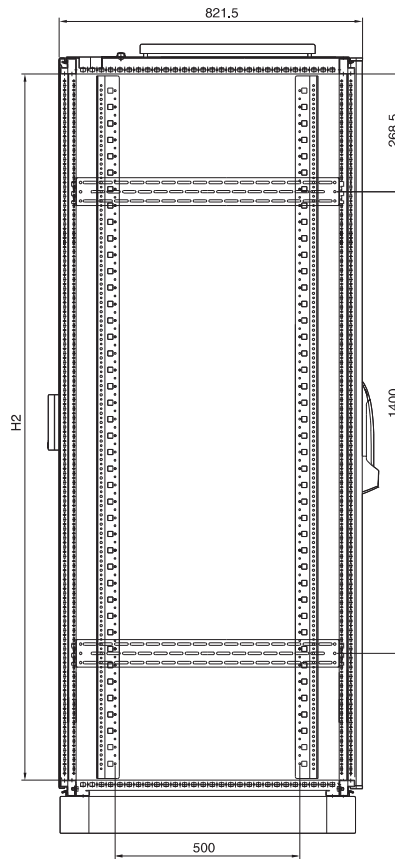


Rückansicht

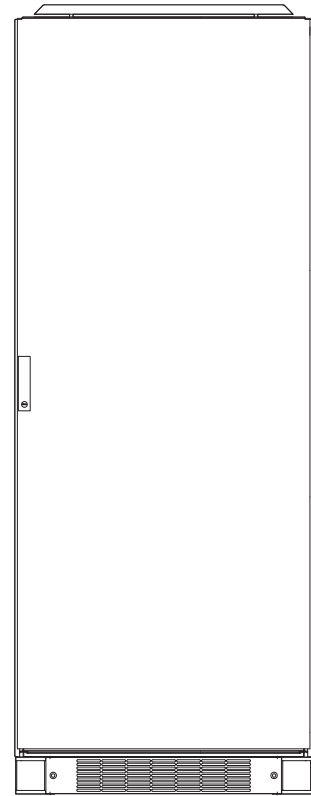

Draufsicht

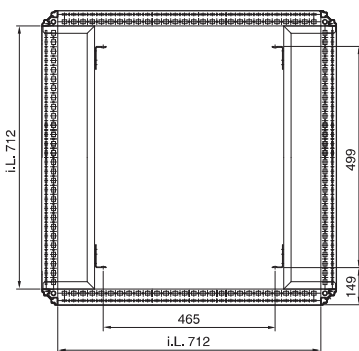


Draufsicht ohne
19"-Profilschienen

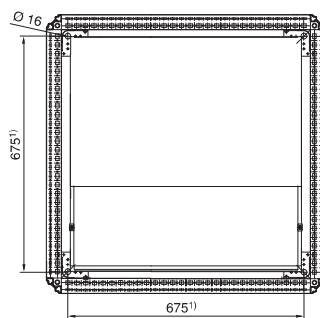

1) Boden-/Sockelbefestigung

Draufsicht mit
Lüfterdom

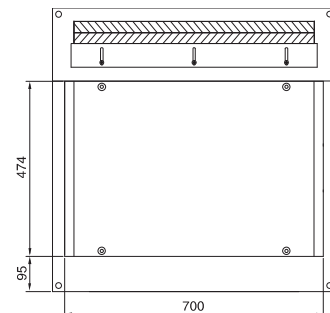


Best.-Nr. DK	HE	Breitenmaße mm		Höhenmaße mm	
		B	H1	H2	
7830.550	42	797	2102	1912	

Netzwerkschränke TS 8


Vormontiert, Türen/Rückwand unbelüftet Handbuch 33, Seite 104

DK 7830.670


Vorderansicht

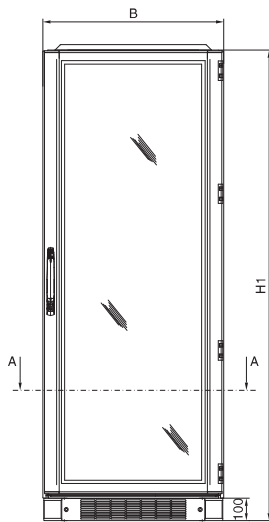


Seitenansicht ohne
Seitenwand

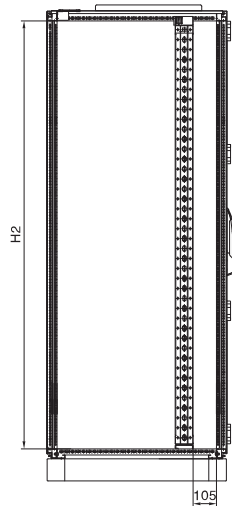


Vorderansicht ohne Tür

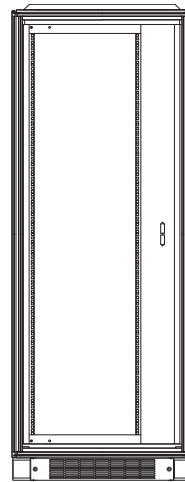


Draufsicht

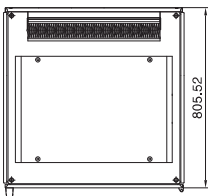

Schnitt A – A

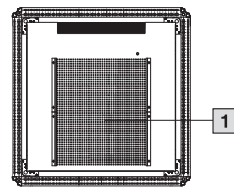

Draufsicht ohne Dach

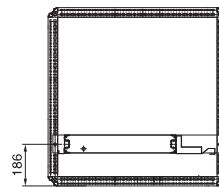

- 1** Bodenblech wird vormontiert
 1 St. Bürstenleiste
 4 St. Profil für Filtermatten
 8 St. Blechschrauben

Best.-Nr. DK	HE	Breitenmaße mm		Höhenmaße mm	
		B	H1	H2	
7830.670	40	806	2102	1912	

Schaltschränke


Netzwerk-Standverteiler

Netzwerkschränke TS 8


Vormontiert, Türen unbelüftet, geteilt Handbuch 33, Seite 104

DK 7830.260


Vorderansicht

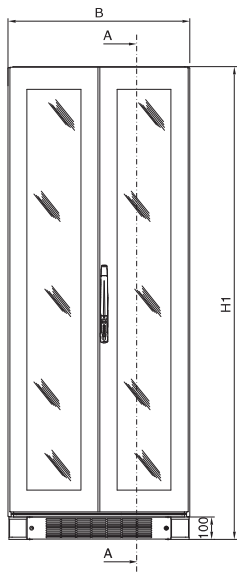


Rückansicht

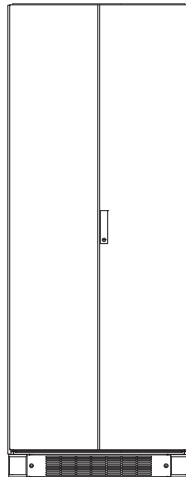

Schnitt A – A

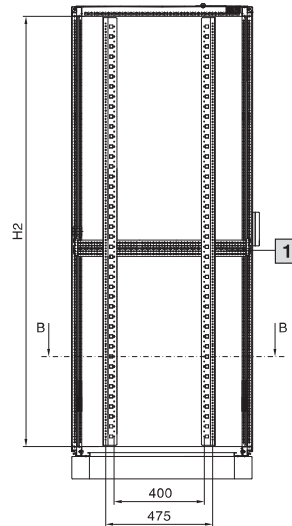


Draufsicht

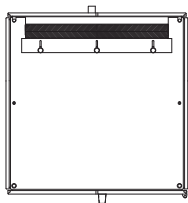

1 Dient als Transport-sicherung

Schnitt B – B

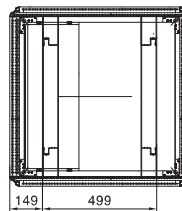

Best.-Nr. DK	HE	Breitenmaße mm		Höhenmaße mm	
		B	H1	H2	
7830.270	42	797	2102	1912	