

Schaltschränke


Hygienic Design

Kompakt-Schaltschränke HD, eintürig

Handbuch 33, Seite 177

HD 1316.600, HD 1317.600

HD 1302.600, HD 1306.600, HD 1307.600,
HD 1308.600, HD 1310.600, HD 1320.600

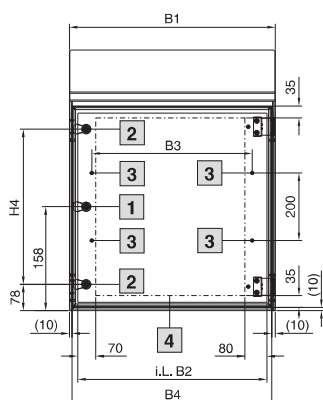

1 Bei HD 1302.600

2 Bei HD 1306.600, HD 1307.600,
HD 1308.600, HD 1310.600,
HD 1320.600




3 Bei HD 1307.600, HD 1308.600,
HD 1310.600

4 Max. Einbaufäche Tür


5 Bei HD 1308.600,
HD 1310.600

6 Bei HD 1316.600


7 Bei HD 1317.600

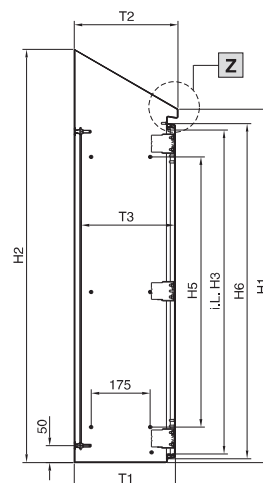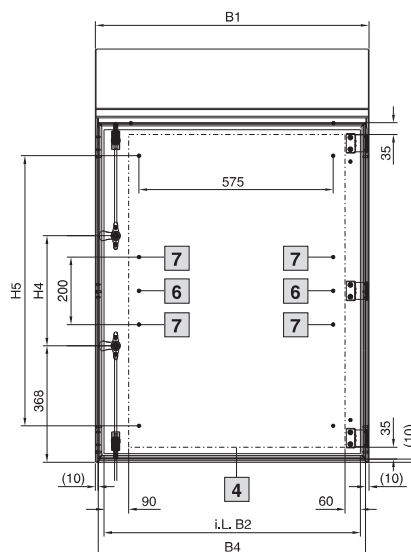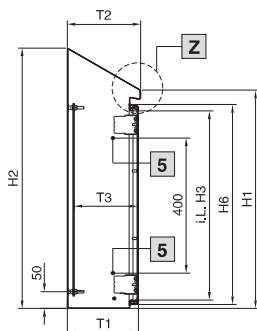


HD 1317.600

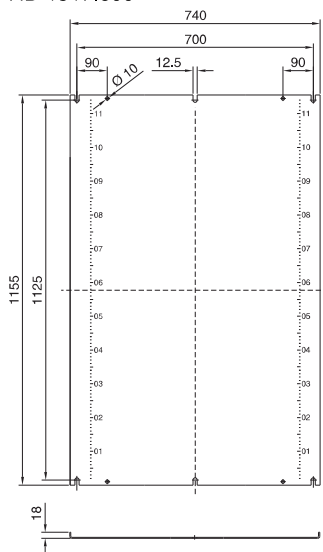


HD 1316.600

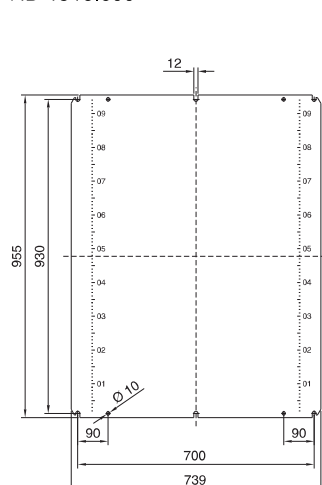

HD 1306.600, HD 1307.600,
HD 1308.600, HD 1310.600,
HD 1320.600

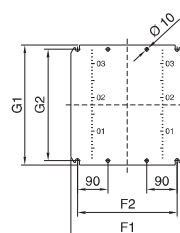

HD 1302.600

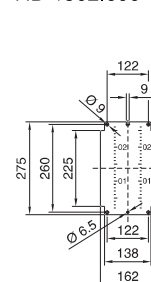

Montageplatte

F1 = Montageplattenbreite

F2 = Breitenabstand Befestigungsbohrungen

G1 = Montageplattenhöhe

G2 = Höhenabstand Befestigungsbohrungen

Schrank

B1 = Gesamtbreite

B2 = Lichte Breite Gehäuse

B3 = Breitenabstand Gewindebolzen
an der Tür

B4 = Breite der Tür

H1 = Gehäusehöhe vorne

H2 = Gehäusehöhe hinten

H3 = Lichte Höhe Gehäuse

H4 = Abstand Verschlüsse
an der Tür

H5 = Höhenabstand Gewindebolzen
an der Tür

H6 = Höhe der Tür

T1 = Tiefe zwischen Rückwand und Tür

T2 = Gesamttiefe

T3 = Mögliche Montagetiefe
(Montageplattenaufbau)

Best.-Nr. HD	Breitenmaße mm				Höhenmaße mm						Tiefenmaße mm			Montageplatten mm				Materialstärke mm		
Edelstahl	B1	B2	B3	B4	H1	H2	H3	H4	H5	H6	T1	T2	T3	F1	F2	G1	G2	Gehäuse	Tür	Montageplatte
1302.600	220	170	—	200	350	437	260	—	—	293	155	162	113 – 130	—	—	—	—	1,5	1,5	2,0
1306.600	390	340	—	370	430	549	340	240	—	373	210	217	168 – 185	334	295	355	330	1,5	1,5	2,0
1307.600	510	460	375	490	550	669	460	360	—	493	210	217	168 – 185	449	410	470	445	1,5	1,5	2,5
1308.600	390	340	275	370	650	769	560	460	—	593	210	217	168 – 185	334	295	570	545	1,5	1,5	2,5
1310.600	610	560	475	590	650	769	560	460	—	593	210	217	168 – 185	549	510	570	545	1,5	2,0	2,5
1316.600	810	760	—	790	1050	1221	960	280	800	993	300	307	258 – 275	—	—	—	—	1,5	2,0	3,0
1317.600	810	760	—	790	1250	1421	1160	480	1000	1193	300	307	258 – 275	—	—	—	—	1,5	2,0	3,0
1320.600	610	560	—	590	430	601	340	240	—	373	300	307	258 – 275	549	510	355	330	1,5	1,5	2,5