


Schaltschränke

Kleingehäuse


Klemmenkästen KL

Lackiert Handbuch 33, Seite 34


Edelstahl Handbuch 33, Seite 183

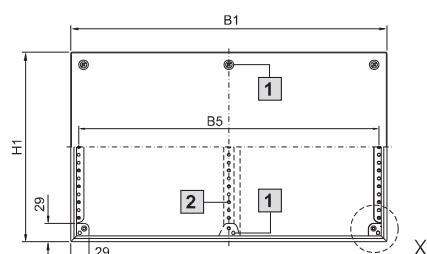


ohne Flansch

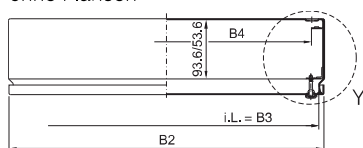


mit Flansch

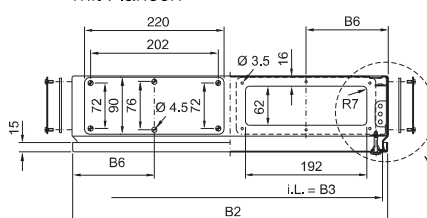


ohne Flanschplatte

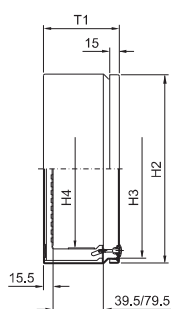


mit Flanschplatte

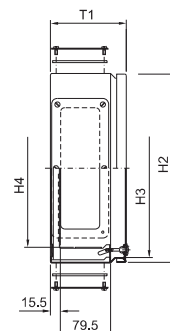


Einzelheit X

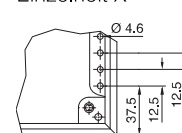

Einzelheit Y
T1 = 80

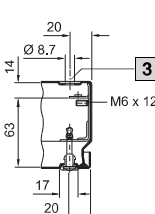

Einzelheit Y
T1 = 120

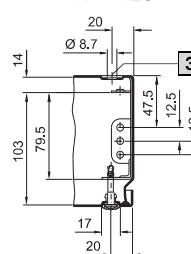

B1 = Gesamtbreite
B2 = Deckelbreite
B3 = Lichte Breite Gehäuse
B4 = Lichtes Maß/Breite zwischen den Profilleisten
B5 = Achsabstand der Montagebohrungen in den Profilleisten
B6 = Abstand Außenkante Gehäuse – Mitte Flanschplatte

H1 = Gesamthöhe
H2 = Deckelhöhe
H3 = Lichtes Höhe Gehäuse
H4 = Lichtes Maß/Höhe zwischen den Profilleisten

T1 = Gesamttiefe

- 1 Nur bei $B \geq 600$ mm
- 2 Nur bei $B = 800$ mm
- 3 Bohrung entfällt bei Ausführung Edelstahl

Best.-Nr. KL			Breitenmaße mm						Höhenmaße mm				Tiefenmaße mm
ohne Flanschplatte	mit Flanschplatte	Edelstahl ohne Flanschplatte	B1	B2	B3	B4	B5	B6	H1	H2	H3	H4	T1
1514.510	–	1521.010	150	148	132	109	125	–	150	148	132	–	80
1528.510	–	–	200	198	182	159	175	–	150	148	132	–	80
1516.510	–	1523.010	200	198	182	159	175	–	200	198	182	–	80
1515.510	–	1522.010	300	298	282	259	275	–	150	148	132	–	80
1517.510	–	1524.010	300	298	282	259	275	–	200	198	182	–	80
1518.510	–	–	400	398	382	359	375	–	200	198	182	–	80
1519.510	–	–	600	598	582	559	575	–	200	198	182	–	80
1500.510	–	–	150	148	132	109	125	–	150	148	132	100	120
1529.510	–	–	200	198	182	159	175	–	150	148	132	100	120
1502.510	–	–	200	198	182	159	175	–	200	198	182	150	120
1501.510	1530.510	–	300	298	282	259	275	150	150	148	132	100	120
1503.510	1531.510	–	300	298	282	259	275	150	200	198	182	150	120
1507.510	1535.510	1526.010	300	298	282	259	275	150	300	298	282	250	120
1589.510	–	–	400	398	382	359	375	–	150	148	132	100	120
1504.510	1532.510	1525.010	400	398	382	359	375	200	200	198	182	150	120
1508.510	1536.510	–	400	398	382	359	375	200	300	298	282	250	120
1511.510	1539.510	–	400	398	382	359	375	200	400	398	382	350	120
1505.510	1533.510	–	500	498	482	459	475	130	200	198	182	150	120
1509.510	1537.510	–	500	498	482	459	475	130	300	298	282	250	120
1506.510	1534.510	–	600	598	582	559	575	150	200	198	182	150	120
1510.510	1538.510	–	600	598	582	559	575	150	300	298	282	250	120
1512.510	1540.510	–	600	598	582	559	575	150	400	398	382	350	120
1527.510	1542.510	–	800	798	782	759	775	150	200	198	182	150	120
1513.510	1541.510	–	800	798	782	759	775	150	400	398	382	350	120