


Stromverteilung

Abdecksysteme: Form 1

Geräte-Module

Handbuch 33, siehe Seite 342

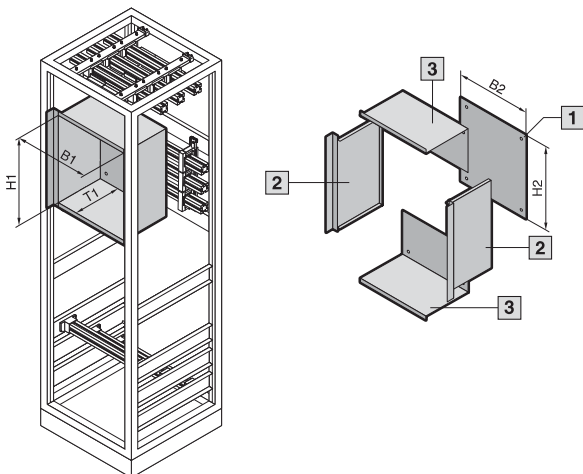

Schranksbreite mm	Innenmaße			Montageplatte		Best.-Nr. SV
	B1 mm	H1 mm	T1 mm	B2 mm	H2 mm	
600	432	263	245,5	420	250	9660.700
						9660.760
800	632	263	245,5	620	250	9660.710
						9660.770

Berührungsschutzabdeckung

Handbuch 33, siehe Seite 342/343

Mit Gerätemodul
1-türig

Mit Gerätemodul
3-türig

Ohne Gerätemodul
1-/3-türig

Breite B1 mm	Höhe mm				Best.-Nr. SV
	obere H1	mittlere H2	untere H3	Blende H4	
506	204	656	721	–	9660.280
506	246,5	567	567	20	9660.290
706	204	656	721	–	9660.380
706	246,5	567	567	20	9660.390
506	526	656	721	–	9660.780
506	567	567	567	–	9660.790
706	526	656	721	–	9660.880
706	567	567	567	–	9660.890

Breite B1 mm	Höhe H mm	Tiefe T mm	Breite B2 mm ¹⁾			Best.-Nr. SV	
			Einsatz von Längsverbindern				
			ohne	einseitig	beidseitig		
600	2000	600	500	450	400	9660.460	
800	2000	600	700	650	600	9660.470	
1000	2000	600	900	850	800	9660.480	
1200	2000	600	1100	1050	1000	9660.490	

¹⁾ Freie Einbaubreite für Rittal NH-Sicherungs-Lastschaltleisten.