



Einschublüfter

Luftleistung 320/480 m³/h SK Broschüre, Seite 52


SK 3340.024, .115, .230, SK 3350.024, .115, .230
SK 3341.024, .115, .230, SK 3351.024, .115, .230

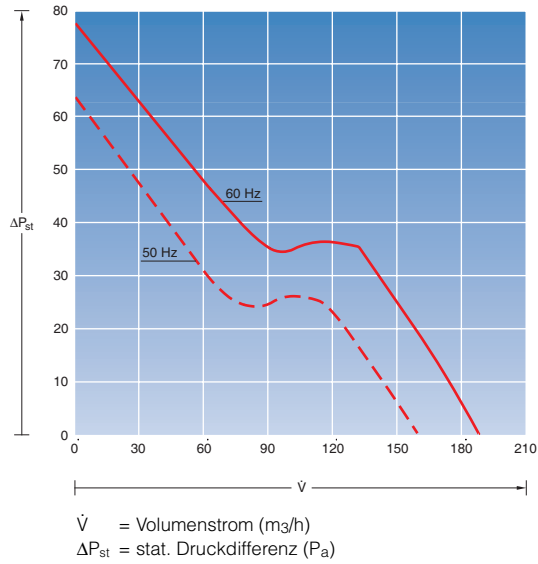

SK 9769.002

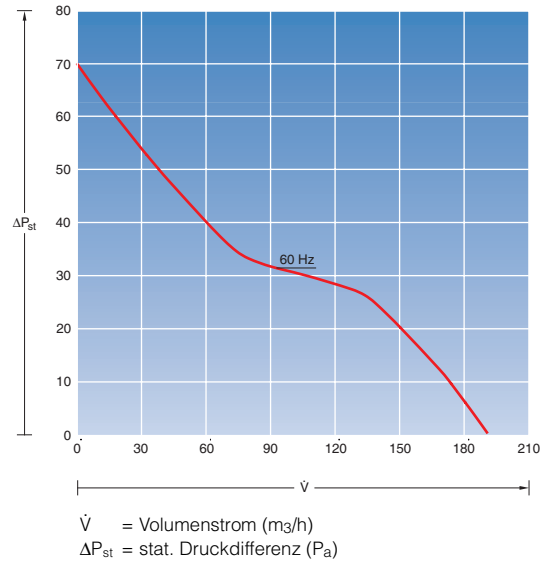

SK 3342.024, .115, .230, .500, SK 3352.024, 115, .230, .500

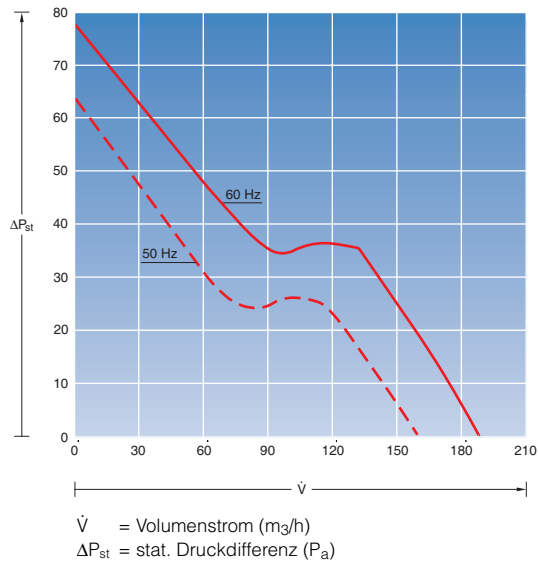


Kennlinienfelder

Kühlung mit Umgebungsluft


Drucklüfter

Luftleistung 320 m³/h SK Broschüre, Seite 53

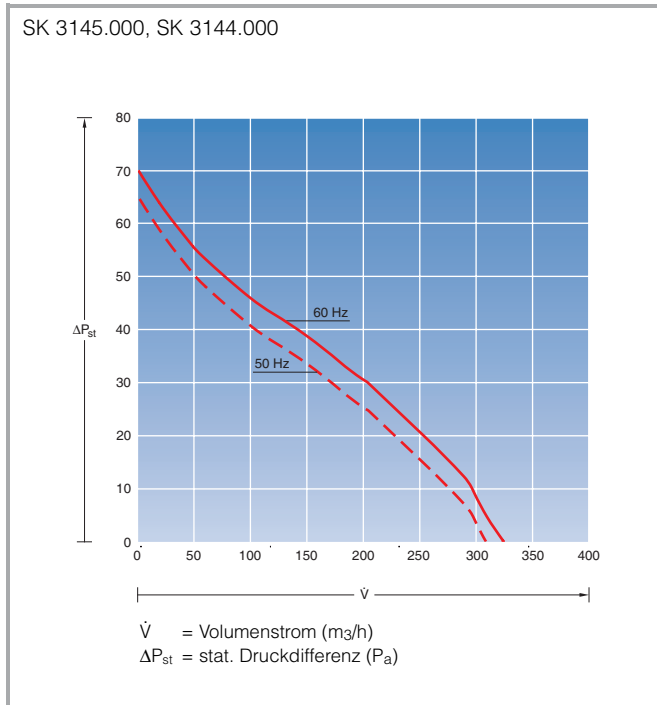


RTT-Dachlüfter

Luftleistung 400 m³/h SK Broschüre, Seite 54

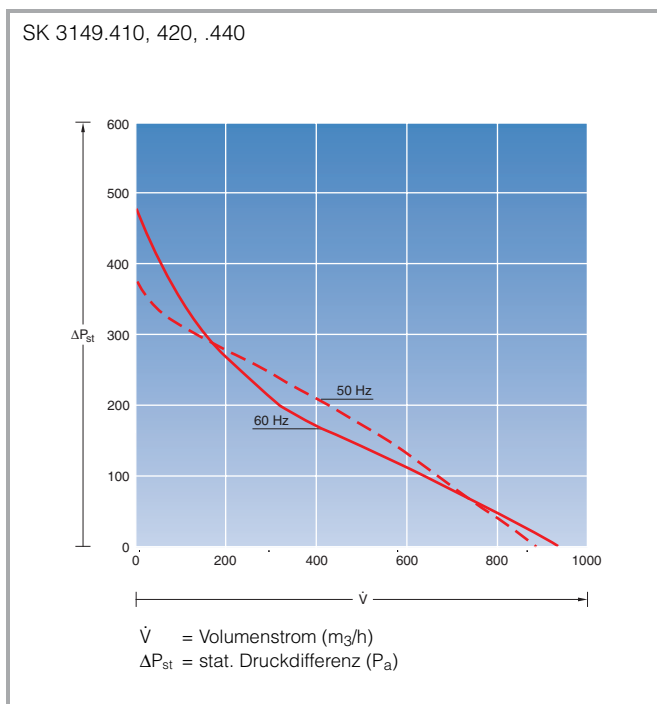


RTT-Dachlüfter

Luftleistung 800 m³/h SK Broschüre, Seite 54

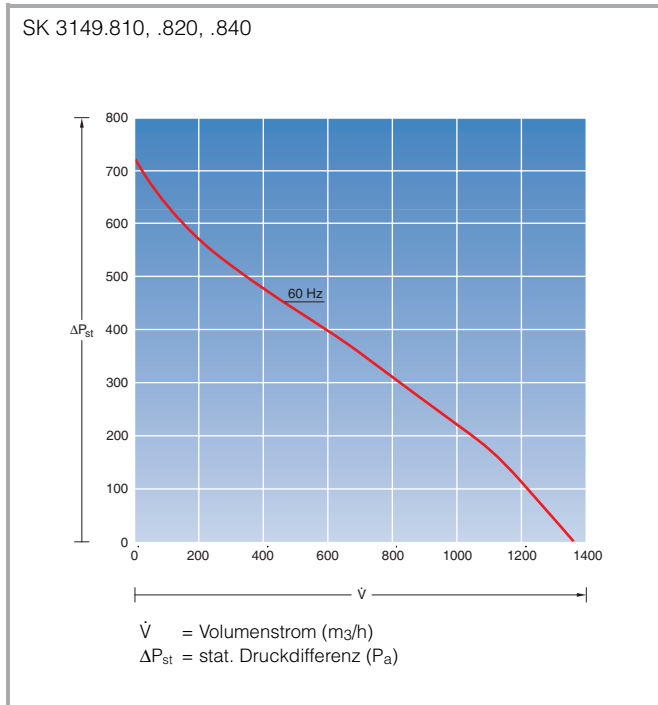

Dachlüfter

Luftleistung 360 m³/h SK Broschüre, Seite 54

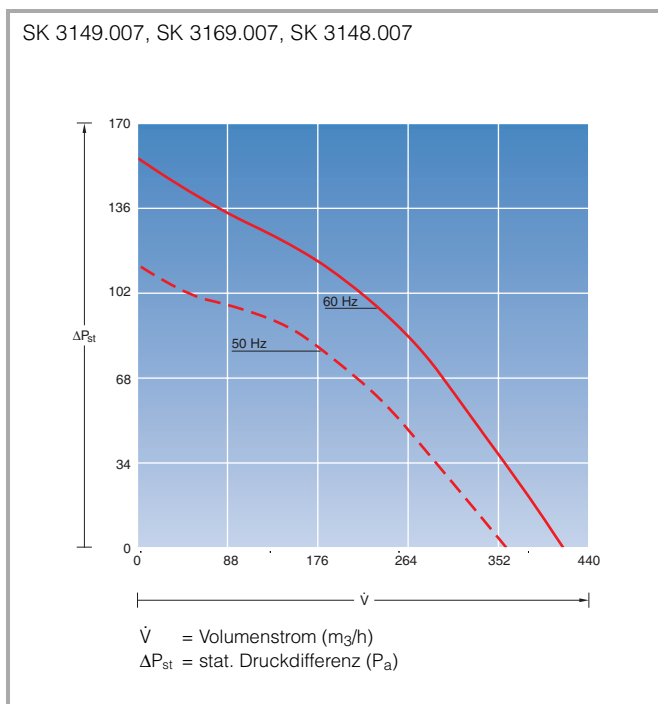


Kennlinienfelder

Kühlung mit Umgebungsluft

Dachlüfter


für den Officebereich, Luftleistung 1500 m³/h SK Broschüre, Seite 55

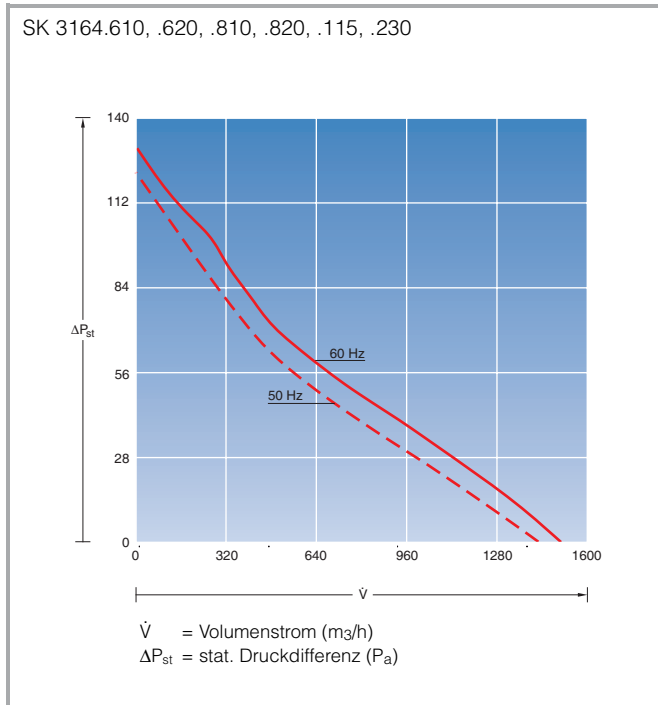


Lüftererweiterungssatz für Lüfterblech

Luftleistung 108/184 m³/h SK Broschüre, Seite 56


SK 7980.000

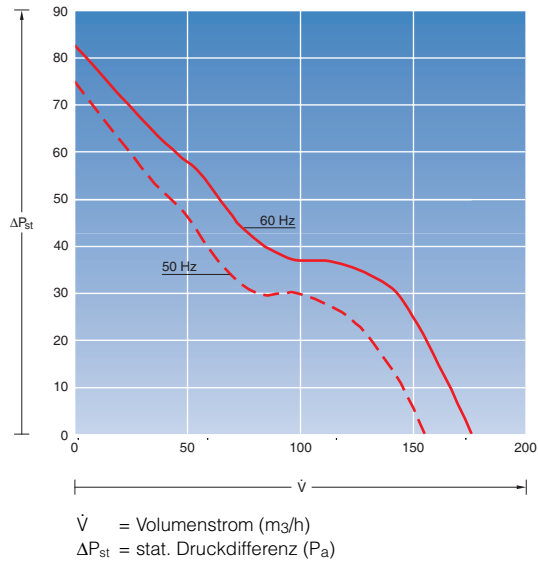

SK 7980.100

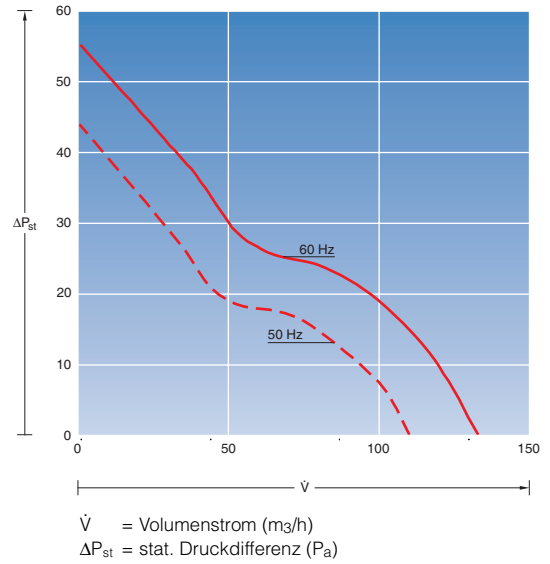

SK 7980.148

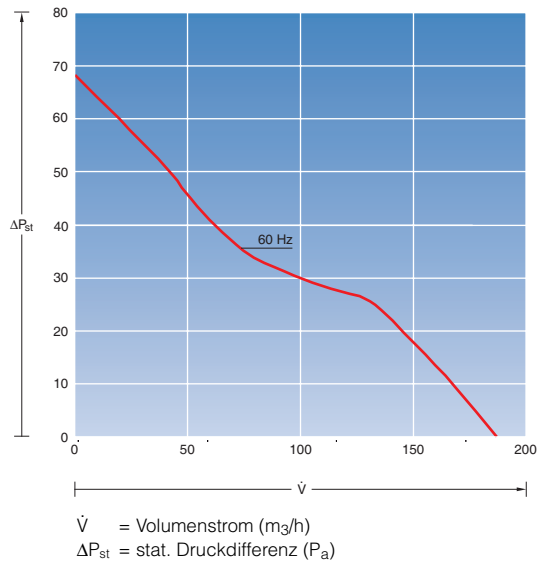


Kennlinienfelder

Kühlung mit Umgebungsluft

Lüfterblech DC

Luftleistung 175 m³/h SK Broschüre, Seite 57

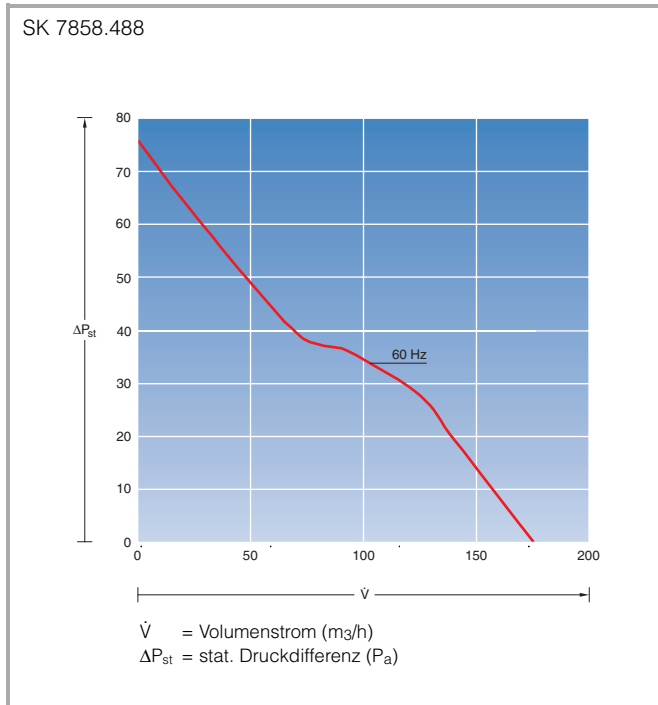

Lüftertraverse

Luftleistung 600 m³/h SK Broschüre, Seite 59

