

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

▶ 터미널 박스 KL

온라인 판매처:
<http://storefarm.naver.com/rittal>



FRIEDHELM LOH GROUP

터미널 박스 KL

재질:
- 박스: 강판
- 커버: 강판, 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리

표면 처리:
- 박스 및 커버: 전착 도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
- 장착 플레이트: 아연도금

색상:
- RAL 7035

제공 범위:
- 경첩 장착 도어가 있는 전체가 폐쇄형인 박스
- 박스 베이스에 위치한 글랜드 플레이트
- 장착 플레이트

IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급:
- IP 66

NEMA 보호 등급:
- NEMA 4인중:
- UL
- CSA
- TÜV
- Germanischer Lloyd
- Russian Maritime Register of Shipping
- Lloyds Register of Shipping
- Bureau Veritas
- VDE

상세 기술 내역:
인터넷 홈 페이지 참조

주문번호	치수 (mm)			중량 (kg)	바닥 플레이트 포함 유무	판매가격 (부가세 포함)	배송비
	폭	높이	깊이				
1514.510	150	150	80	1.4	-	29,950 원	6,000 원
1528.510	200	150	80	1.6	-	34,380 원	6,000 원
1516.510	200	200	80	1.8	-	35,150 원	6,000 원
1515.510	300	150	80	2	-	35,910 원	6,000 원
1517.510	300	200	80	2.2	-	37,310 원	6,000 원
1500.510	150	150	120	2.4	-	33,500 원	6,000 원
1529.510	200	150	120	2.6	-	36,670 원	6,000 원
1502.510	200	200	120	2.8	-	38,190 원	6,000 원
1501.510	300	150	120	3	-	38,830 원	6,000 원
1503.510	300	200	120	3.2	-	43,020 원	6,000 원
1507.510	300	300	120	3.4	-	51,260 원	6,000 원
1589.510	400	150	120	3.6	-	45,430 원	6,000 원
1504.510	400	200	120	3.8	-	48,470 원	6,000 원
1508.510	400	300	120	4	-	56,850 원	6,000 원
1536.510	400	300	120	4.2	포함	71,310 원	6,000 원
1511.510	400	400	120	4.4	-	69,420 원	6,000 원
1505.510	500	200	120	4.6	-	53,930 원	6,000 원
1509.510	500	300	120	4.8	-	64,330 원	6,000 원
1512.510	600	400	120	5	-	80,960 원	6,000 원

- 기타 사이즈/스테인리스 스틸 제품/EMC 버전/ IP69 버전 별도 문의 (카탈로그 35 참조)
- 스페셜 도장 별도 문의

온라인 판매처:



<http://storefarm.naver.com/rittal>

액세서리 * 옵션으로 선택 구매 하시는 경우, 배송비가 추가되지 않습니다.
예) 인클로저 제품 1032.500 구매 시, 벽면 장착 브라킷을 [액세서리] 옵션으로 선택

장착 플레이트

박스 외부에도 구성품을 설치하기 위한 용도, 조립 스크루는 박스 액세서리에 포함.

재질:
- 강판, 2mm

표면 처리:
- 아연도금


상세 기술 내역:
- 인터넷 홈 페이지 참조



주문번호	치수 (mm)		적합한 KL 박스 주문번호	판매가격 (부가세 포함)	배송비
	폭	높이			
1560.700	150	150	1500.510, 1514.510	4,310 원	6,000 원
1575.700	200	150	1528.510, 1529.510	4,830 원	6,000 원
1561.700	300	150	1501.510, 1515.510	5,450 원	6,000 원
1576.700	400	150	1589.510	6,850 원	6,000 원
1562.700	200	200	1502.510, 1516.510	5,450 원	6,000 원
1563.700	300	200	1503.510, 1517.510	6,470 원	6,000 원
1564.700	400	200	1504.510, 1518.510	8,120 원	6,000 원
1565.700	500	200	1505.510	10,150 원	6,000 원
1567.700	300	300	1507.510	8,880 원	6,000 원
1568.700	400	300	1530.010, 1536.510	11,420 원	6,000 원
1569.700	500	300	1509.510	14,590 원	6,000 원
1571.700	400	400	1511.510	15,740 원	6,000 원

서포트 레일 TS 35/7.5 및 TS 35/15

길이는 박스 폭에 맞춰져 있음.

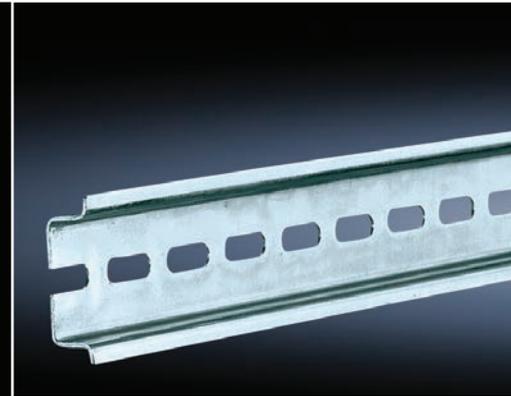

주문번호	적합한 박스 폭 (mm)	서포트 레일 길이 (mm)	버전	팩	판매가격 (부가세 포함)	배송비
2315.000	200	187	10개	29,310 원	6,000 원	
2316.000	300	287	10개	38,190 원	6,000 원	
2317.000	400	387	10개	42,130 원	6,000 원	
2318.000	500	487	TS 35/15	10개	55,970 원	6,000 원
2319.000	600	587		10개	64,590 원	6,000 원

인클로저

배전

공조

가공(옵션)

가공

주문번호	항목	판매가격 (부가세 포함)	비고
1000.000_1	전면 도어 가공	25,380 원	바닥 플레이트가 있는 경우에 한함
1000.000_2	바닥 플레이트 가공	20,310 원	
1000.000_3	몸체(전면 도어, 바닥 플레이트 포함) 가공	37,180 원	

박스 외형 도면은 아래 경로로 제공 받으실 수 있으며,

가공 도면을 작업 후 파일명을 **구매번호_구매자명**으로 저장하여 이메일로 보내주세요.

박스 외형 도면 제공 경로


- 1) www.rittal.inames.kr/download/ 접속
 - 2) 구매한 제품 주문번호의 CAD 파일을 다운로드
 - 3) 파일을 원하는 형태로 수정 파일명을 '구매번호_입금자'로 저장합니다.
(예시: 1983065144_홍길동)
 - 4) 저장 한 파일을 upload@rittal.co.kr로 '구매번호_입금자' 제목 양식으로 보내주세요.
- 가공 문의는 070-4900-9968로 전화주세요.



커버 홀더

커버 홀더는 천공 없이도 쉽게 조립되고, 이 홀더 덕분에 아래쪽에 터미널 박스가 열반 결합되어 있어도 커버를 벗겨 여는 데는 전혀 문제가 없음.

주문번호	팩	판매가격	배송비
		(부가세 포함)	
1591.000	3쌍	13,570 원	6,000 원

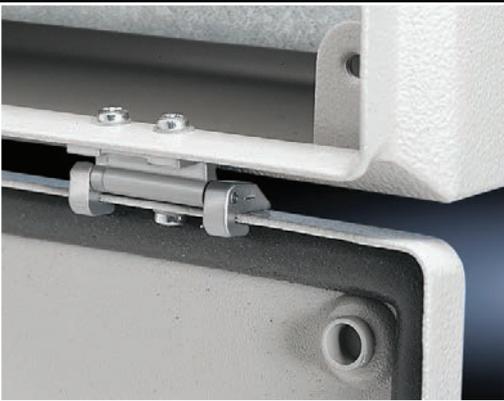

커버 경첩

커버 경첩은 박스 보호용 홈과 접혀 들어간 커버 가장자리에 스크루로 쉽게 고정됨.


제공 범위:
- 조립 부품 포함

주문번호	적합한 제품	팩	판매가격	배송비
			(부가세 포함)	
1592.000	아연 다이 캐스팅	6개	16,120 원	6,000 원
1592.010	스테인리스 스틸 1.4404 (AISI 316L)	2개	36,670 원	6,000 원



벽면 장착 브래킷

제공 범위:
- 박스에 조립하기 위한 조립 부품 포함

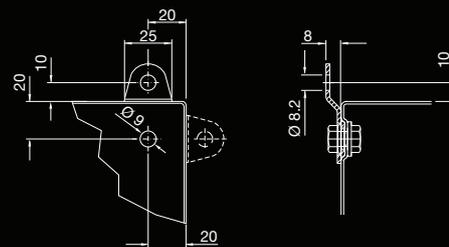

주문번호	재질	벽면 간격 (mm)	팩	판매가격	배송비
				(부가세 포함)	
1580.000	니켈도금 황동	8	4개	8,760 원	6,000 원
1590.000	아연도금 강판	8	4개	5,210 원	6,000 원
1594.000	스테인리스 스틸 1.3401 (AISI 304)	8	4개	22,080 원	6,000 원



기타 액세서리는 종합 카탈로그에서 확인하실 수 있습니다.

IT 인프라

소프트웨어 및 서비스



보다 견고하고 안전한 하우징

- 광범위한 품질관리
- 테스트, 실험, 보호 등급 검증을 위한 자체 승인 연구소



규격화로 유연성 구현

- 다양한 표준 사이즈
- 어떤 분야의 계장 적용에도 실용적인 시스템 액세서리



높은 IP 보호등급

- 박스의 멀티 엣지와 도어 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리로 IP66/55, NEMA 4/12를 충족



신속한 납기

- 박스, 액세서리만 주문하는 경우 48시간 이내 배송
- 가공을 포함하는 경우 72시간 이내 배송





최적의 표면 보호 및 아름다운 디자인

- 3중 표면 처리: 나노세라믹 전처리, 전기영동 딥코팅 프라이밍, 텍스처 분체 코팅
- 표준 색상: RAL 7035



다양한 액세서리

- 케이블 인입, 외부 장착, 내부 설치 등을 위한



국제 규격 및 인증

- CE, UL, TÜV 외



세계전역에서 서비스 지원

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

- 인클로저
- 배전
- 공조
- IT 인프라
- 소프트웨어 및 서비스

리탈 소형 박스 온라인 판매처:



<http://storefarm.naver.com/rittal>

(주)리탈 • 코리아 본사/공장/물류센터:
인천광역시 연수구 인천타워대로 25 번길 10
Tel: 070 4900 9979 • Fax: (02) 577 6526
(주)리탈 • 부산 지사:
부산광역시 사상구 새벽로 223 번길 129
Tel: 070 4900 9800 • Fax: (051) 327 6528
E-mail: rittal@rittal.co.kr • www.rittal.co.kr

