


Rittal – Ri4Power Anzugsdrehmomente Ri4Power Torque settings Flat-PLS 60 + 100

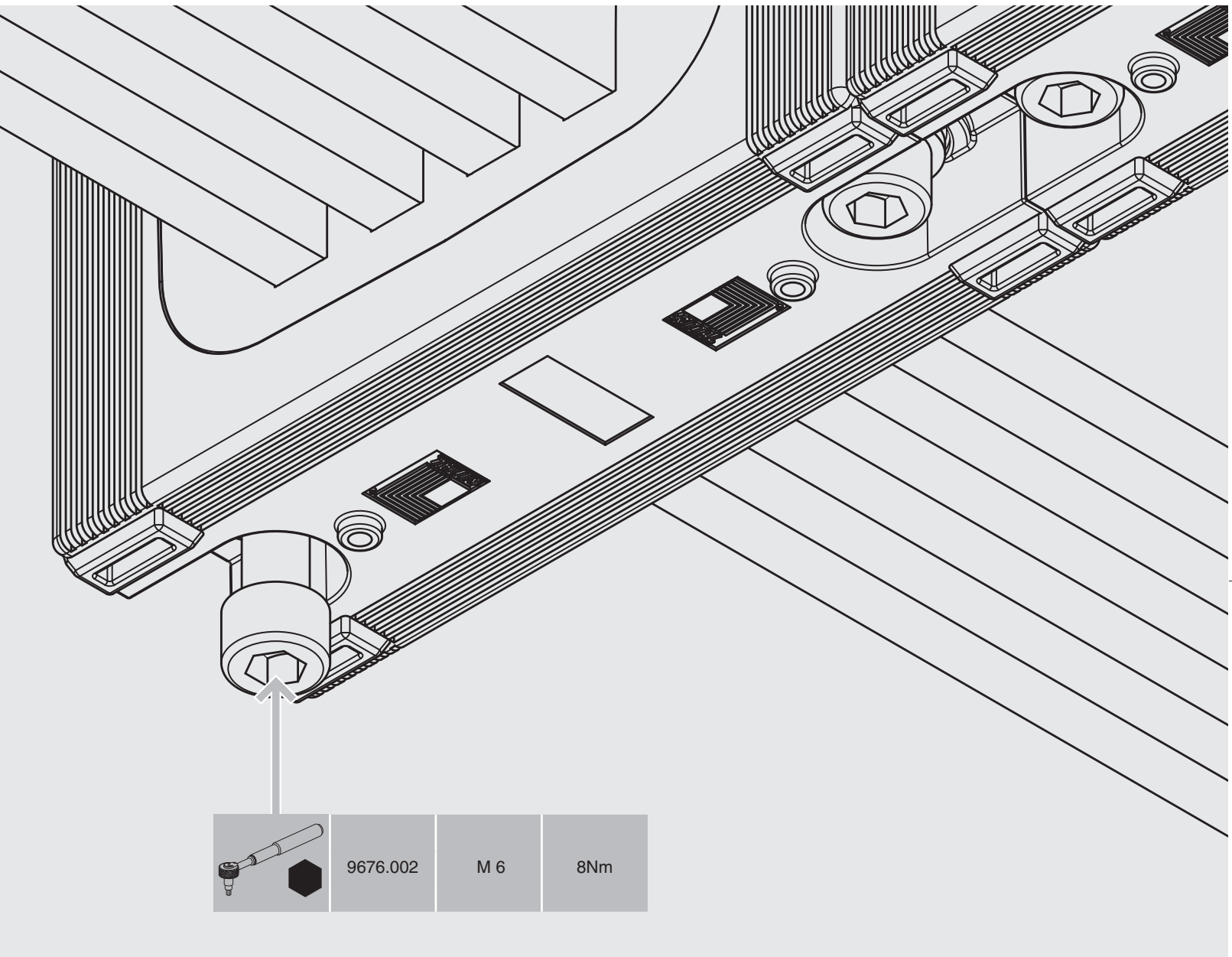

Vorschriften/standard(s):

IEC 60 439-1 : 2004-04

DIN EN 60 439-1 (VDE 0660 Teil/part 500) : 2005-01

DIN 43 673

Anmerkung:

Die nachfolgend aufgeführten Anzugsdrehmomente sind bei dem Aufbau von Flat-PLS Sammelschienensystemen zu verwenden.

Remarks:

Following torque setting have to be used for installation of Flat-PLS busbar systems.

Best.-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Nenngröße Schraube 1	Antrieb Schraube 1	Drehmomentvorgabe Schraube 1	Nenngröße Schraube 2	Antrieb Schraube 2	Drehmomentvorgabe Schraube 2
Model No.	Discription 1	Discription 2	Size of screw 1	Screw head of screw 1	Torque setting of screw 1	Size of screw 2	Screw head of screw 2	Torque setting of screw 2
9674.102	SV SYSTEMBEFESTIGUNG F. 4 x 60 x 10, HAS	1-PLG., VE = 2 ST	BZ 5.5 x 13	Torx 25	5 Nm	-	-	-
	SV SYSTEM ATTACHMENT F. BUSBAR 4 x 60 x 10	1-POLE, PACK OF 2		Multi-tooth 25				
9674.104	SV SYSTEMBEFESTIGUNG F. 4 x 100 x 10 MM, HAS	1-PLG., VE = 2 ST	M8	Torx 25	5 Nm	-	-	-
	SV SYSTEM ATTACHMENT F. BUSBAR 4 x 100 x 10	1-POLE, PACK OF 2		Multi-tooth 25				
9674.122	SV SYSTEMBEFESTIGUNG F. 4 x 60 x 10, HAS	RÜCKWÄRTIG, 3-/4-PLG., VE = 2 ST	M8	Sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV SYSTEM ATTACHMENT F. BUSBAR 4 x 60 x 10	REAR, FRAME-CHASSIS, 3-/4-POLE, PACK OF 2		Hexagon				
9674.124	SV SYSTEMBEFESTIGUNG F. 4 x 100 x 10 MM, HAS	RÜCKWÄRTIG, 3-/4-PLG., VE = 2 ST	M8	Sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV SYSTEM ATTACHMENT F. BUSBAR 4 x 100 x 10	REAR, FRAME-CHASSIS, 3-/4-POLE, PACK OF 2		Hexagon				
9674.162	SV SYSTEMBEFESTIGUNG F. 4 x 60 x 10, HAS	DACH/BODEN, 3-/4-PLG., TIEFE 600 MM, VE = 2 ST	M8	Sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV SYSTEM ATTACHMENT F. BUSBAR 4 x 60 x 10	ROOF/BOTTOM, 3-/4-POLE, D = 600 MM, PACK OF 2		Hexagon				
9674.164	SV SYSTEMBEFESTIGUNG F. 4 x 100 x 10 MM, HAS	DACH/BODEN, 3-PLG., TIEFE 600 MM, VE = 2 ST	M8	Sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV SYSTEM ATTACHMENT F. BUSBAR 4 x 100 x 10	ROOF/BOTTOM, 3-POLE, D = 600 MM, PACK OF 2		Hexagon				
9674.172	SV SYSTEMBEFESTIGUNG F. 4 x 60 x 10, HAS	KOPPELFELD, 3-/4-PLG., T = 600 MM, VE = 2 ST	M8	Sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV SYSTEM ATTACHMENT F. BUSBAR 4 x 60 x 10	COUPLE SET, 3-/4-POLE, D = 600 MM, PACK OF 2		Hexagon				
9674.174	SV SYSTEMBEFESTIGUNG F. 4 x 100 x 10 MM, HAS	KOPPELFELD, 3-PLG., T = 600 MM, VE = 2 ST	M8	Sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV SYSTEM ATTACHMENT F. BUSBAR 4 x 100 x 10	COUPLE SET, 3-POLE, D = 600 MM, PACK OF 2		Hexagon				
9674.182	SV SYSTEMBEFESTIGUNG F. 4 x 60 x 10, HAS	DACH/BODEN, 3-/4-PLG., TIEFE 800 MM, VE = 2 ST	M8	Sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV SYSTEM ATTACHMENT F. BUSBAR 4 x 60 x 10	ROOF/BOTTOM, 3-/4-POLE, D = 800 MM, PACK OF 2		Hexagon				
9674.184	SV SYSTEMBEFESTIGUNG F. 4 x 100 x 10 MM, HAS	DACH/BODEN, 3-/4-PLG., TIEFE 800 MM, VE = 2 ST	M8	Sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV SYSTEM ATTACHMENT F. BUSBAR 4 x 100 x 10	ROOF/BOTTOM, 3-/4-POLE, D = 800 MM, PACK OF 2		Hexagon				
9674.192	SV SYSTEMBEFESTIGUNG F. 4 x 60 x 10, HAS	KOPPELFELD, 3-/4-PLG., T = 800 MM, VE = 2 ST	M8	Sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV SYSTEM ATTACHMENT F. BUSBAR 4 x 60 x 10	COUPLE SET, 3-/4-POLE, D = 800 MM, PACK OF 2		Hexagon				
9674.194	SV SYSTEMBEFESTIGUNG F. 4 x 100 x 10 MM, HAS	KOPPELFELD, 3-/4-PLG., T = 800 MM, VE = 2 ST	M8	Sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV SYSTEM ATTACHMENT F. BUSBAR 4 x 100 x 10	COUPLE SET, 3-/4-POLE, D = 800 MM, PACK OF 2		Hexagon				
9675.501	SV T-VERBINDERSATZ RILINE 800 A, 3-PLG.	FLAT-PLS 60 DB – 30 x 10/5, T = 600 MM	M10	Sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV T-CONNECTOR SET RILINE 800 A, 3-POLE	FLAT-PLS 60 DB – 30 x 10/5 MM, D = 600		Hexagon				
9675.502	SV T-VERBINDERSATZ RILINE 800 A, 4-PLG.	FLAT-PLS 60 DB – 30 x 10/5, T = 600 MM	M10	Sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV T-CONNECTOR SET RILINE 800 A, 4-POLE	FLAT-PLS 60 DB – 30 x 10/5 MM, D = 600		Hexagon				
9675.503	SV T-VERBINDERSATZ RILINE 800 A, 3-PLG.	FLAT-PLS 60 DB – 30 x 10/5, T = 800 MM	M10	Sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV T-CONNECTOR SET RILINE 800 A, 3-POLE	FLAT-PLS 60 DB – 30 x 10/5 MM, D = 800		Hexagon				
9675.504	SV T-VERBINDERSATZ RILINE 800 A, 4-PLG.	FLAT-PLS 60 DB – 30 x 10/5, T = 800 MM	M10	Sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV T-CONNECTOR SET RILINE 800 A, 4-POLE	FLAT-PLS 60 DB – 30 x 10/5 MM, D = 800		Hexagon				

Best.-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Nenngröße Schraube 1	Antrieb Schraube 1	Drehmoment-vorgabe Schraube 1	Nenngröße Schraube 2	Antrieb Schraube 2	Drehmoment-vorgabe Schraube 2
Model No.	Discription 1	Discription 2	Size of screw 1	Screw head of screw 1	Torque setting of screw 1	Size of screw 2	Screw head of screw 2	Torque setting of screw 2
9675.505	SV T-VERBINDERSATZ RILINE 1600 A, 3-PLG.	FLAT-PLS 60 DB – PLS 1600, T = 600 MM	M10	Sechskant	20 Nm	M8	Sechskant	10 Nm
	SV T-CONNECTOR SET RILINE 1600 A, 3-POLE	FLAT-PLS 60 DB – PLS 1600, D = 600		Hexagon				
9675.506	SV T-VERBINDERSATZ RILINE 1600 A, 3-PLG.	FLAT-PLS 60 DB – PLS 1600, T = 800 MM	M10	Sechskant	20 Nm	M8	Sechskant	10 Nm
	SV T-CONNECTOR SET RILINE 1600 A, 3-POLE	FLAT-PLS 60 DB – PLS 1600, D = 800		Hexagon				
9675.507	SV T-VERBINDERSATZ RILINE 1600 A, 4-PLG.	FLAT-PLS 60 DB – PLS 1600, T = 800 MM	M10	Sechskant	20 Nm	M8	Sechskant	10 Nm
	SV T-CONNECTOR SET RILINE 1600 A, 4-POLE	FLAT-PLS 60 DB – PLS 1600, D = 800		Hexagon				
9675.508	SV T-VERBINDERSATZ RILINE 1600 A, 4-PLG.	FLAT-PLS 60 DB – PLS 1600, T = 600 MM	M10	Sechskant	20 Nm	M8	Sechskant	10 Nm
	SV T-CONNECTOR SET RILINE 1600 A, 4-POLE	FLAT-PLS 60 DB – PLS 1600, D = 600		Hexagon				
9675.511	SV T-VERBINDERSATZ RILINE 800 A, 3-PLG.	FLAT-PLS 100 DB – 30 x 10/5 MM, T = 600 MM	M10	Sechskant	20 Nm	–	–	–
	SV T-CONNECTOR SET RILINE 800 A, 3-POLE	FLAT-PLS 100 DB – 30 x 10/5 MM, D = 600, 1 SET		Hexagon				
9675.513	SV T-VERBINDERSATZ RILINE 800 A, 3-PLG.	FLAT-PLS 100 DB – 30 x 10/5 MM, T = 800 MM	M10	Sechskant	20 Nm	–	–	–
	SV T-CONNECTOR SET RILINE 800 A, 3-POLE	FLAT-PLS 100 DB – 30 x 10/5 MM, D = 800, 1 SET		Hexagon				
9675.514	SV T-VERBINDERSATZ RILINE 800 A, 4-PLG.	FLAT-PLS 100 DB – 30 x 10/5 MM, T = 800 MM	M10	Sechskant	20 Nm	–	–	–
	SV T-CONNECTOR SET RILINE 800 A, 4-POLE	FLAT-PLS 100 DB – 30 x 10/5 MM, D = 800, 1 SET		Hexagon				
9675.515	SV T-VERBINDERSATZ RILINE 1600 A, 3-PLG.	FLAT-PLS 100 DB – PLS 1600, T = 600 MM	M10	Sechskant	20 Nm	M8	Sechskant	10 Nm
	SV T-CONNECTOR SET RILINE 1600 A, 3-POLE	FLAT-PLS 100 DB – PLS 1600, D = 600, 1 SET		Hexagon				
9675.516	SV T-VERBINDERSATZ RILINE 1600 A, 3-PLG.	FLAT-PLS 100 DB – PLS 1600, T = 800 MM	M10	Sechskant	20 Nm	M8	Sechskant	10 Nm
	SV T-CONNECTOR SET RILINE 1600 A, 3-POLE	FLAT-PLS 100 DB – PLS 1600, D = 800, 1 SET		Hexagon				
9675.517	SV T-VERBINDERSATZ RILINE 1600 A, 4-PLG.	FLAT-PLS 100 DB – PLS 1600, T = 800 MM	M10	Sechskant	20 Nm	M8	Sechskant	10 Nm
	SV T-CONNECTOR SET RILINE 1600 A, 4-POLE	FLAT-PLS 100 DB – PLS 1600, D = 800, 1 SET		Hexagon				
9675.521	SV T-VERBINDER RILINE 800 A, 3-PLG., IND.	FLAT-PLS 60 DB – 30 x 10/5 MM, T = 600 MM	M10	Sechskant	20 Nm	–	–	–
	SV T-CONNECTOR RILINE 800 A, 3-POLE, IND.	FLAT-PLS 60 DB – 30 x 10/5 MM, D = 600		Hexagon				
9675.522	SV T-VERBINDER RILINE 800 A, 4-PLG., IND.	FLAT-PLS 60 DB – 30 x 10/5 MM, T = 600 MM	M10	Sechskant	20 Nm	–	–	–
	SV T-CONNECTOR RILINE 800 A, 4-POLE, IND.	FLAT-PLS 60 DB – 30 x 10/5 MM, D = 600		Hexagon				
9675.523	SV T-VERBINDER RILINE 800 A, 3-PLG., IND.	FLAT-PLS 60 DB – 30 x 10/5 MM, T = 800 MM	M10	Sechskant	20 Nm	–	–	–
	SV T-CONNECTOR RILINE 800 A, 3-POLE, IND.	FLAT-PLS 60 DB – 30 x 10/5 MM, D = 800		Hexagon				
9675.524	SV T-VERBINDER RILINE 800 A, 4-PLG., IND.	FLAT-PLS 60 DB – 30 x 10/5 MM, T = 800 MM	M10	Sechskant	20 Nm	–	–	–
	SV T-CONNECTOR RILINE 800 A, 4-POLE, IND.	FLAT-PLS 60 DB – 30 x 10/5 MM, D = 800		Hexagon				
9675.525	SV T-VERBINDER RILINE 1600 A, 3-PLG., IND.	FLAT-PLS 60 DB – PLS 1600, T = 600 MM	M10	Sechskant	20 Nm	M8	Sechskant	10 Nm
	SV T-CONNECTOR RILINE 1600 A, 3-P, IND.	FLAT-PLS 60 DB – PLS 1600, D = 600 MM		Hexagon				
9675.526	SV T-VERBINDER RILINE 1600 A, 3-PLG., IND.	FLAT-PLS 60 DB – PLS 1600, T = 800 MM	M10	Sechskant	20 Nm	M8	Sechskant	10 Nm
	SV T-CONNECTOR RILINE 1600 A, 3-P, IND.	FLAT-PLS 60 DB – PLS 1600, D = 800 MM		Hexagon				

Best.-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Nenngröße Schraube 1	Antrieb Schraube 1	Drehmoment-vorgabe Schraube 1	Nenngröße Schraube 2	Antrieb Schraube 2	Drehmoment-vorgabe Schraube 2
Model No.	Discription 1	Discription 2	Size of screw 1	Screw head of screw 1	Torque setting of screw 1	Size of screw 2	Screw head of screw 2	Torque setting of screw 2
9675.527	SV T-VERBINDER RILINE 1600 A, 4-PLG., IND.	FLAT-PLS 60 DB – PLS 1600, T = 800 MM	M10	Sechskant	20 Nm	M8	Sechskant	10 Nm
	SV T-CONNECTOR RILINE 1600 A, 4-P, IND.	FLAT-PLS 60 DB – PLS 1600, D = 800 MM		Hexagon			Hexagon	
9675.528	SV T-VERBINDER RILINE 1600 A, 4-PLG., IND.	FLAT-PLS 60 DB – PLS 1600, T = 600 MM	M10	Sechskant	20 Nm	M8	Sechskant	10 Nm
	SV T-CONNECTOR RILINE 1600 A, 4-P, IND.	FLAT-PLS 60 DB – PLS 1600, D = 600 MM		Hexagon			Hexagon	
9675.531	SV T-VERBINDER RILINE 800 A, 3-PLG., IND.	FLAT-PLS 100 DB – 30 x 10/5 MM, T = 600 MM	M10	Sechskant	20 Nm	–	–	–
	SV T-CONNECTOR RILINE 800 A, 3-POLE, IND.	FLAT-PLS 100 DB – 30 x 10/5 MM, D = 600, 1 SET		Hexagon			–	
9675.533	SV T-VERBINDER RILINE 800 A, 3-PLG., IND.	FLAT-PLS 100 DB – 30 x 10/5 MM, T = 800 MM	M10	Sechskant	20 Nm	–	–	–
	SV T-CONNECTOR RILINE 800 A, 3-POLE, IND.	FLAT-PLS 100 DB – 30 x 10/5 MM, D = 800, 1 SET		Hexagon			–	
9675.534	SV T-VERBINDER RILINE 800 A, 4-PLG., IND.	FLAT-PLS 100 DB – 30 x 10/5 MM, T = 800 MM	M10	Sechskant	20 Nm	–	–	–
	SV T-CONNECTOR RILINE 800 A, 4-POLE, IND.	FLAT-PLS 100 DB – 30 x 10/5 MM, D = 800, 1 SET		Hexagon			–	
9675.535	SV T-VERBINDER RILINE 1600 A, 3-PLG., IND.	FLAT-PLS 100 DB – PLS 1600, T = 600 MM	M10	Sechskant	20 Nm	M8	Sechskant	10 Nm
	SV T-CONNECTOR RILINE 1600 A, 3-P, IND.	FLAT-PLS 100 DB – PLS 1600, D = 600, 1 SET		Hexagon			Hexagon	
9675.536	SV T-VERBINDER RILINE 1600 A, 3-PLG., IND.	FLAT-PLS 100 DB – PLS 1600, T = 800 MM	M10	Sechskant	20 Nm	M8	Sechskant	10 Nm
	SV T-CONNECTOR RILINE 1600 A, 3-P, IND.	FLAT-PLS 100 DB – PLS 1600, D = 800, 1 SET		Hexagon			Hexagon	
9675.537	SV T-VERBINDER RILINE 1600 A, 4-PLG., IND.	FLAT-PLS 100 DB – PLS 1600, T = 800 MM	M10	Sechskant	20 Nm	M8	Sechskant	10 Nm
	SV T-CONNECTOR RILINE 1600 A, 4-P, IND.	FLAT-PLS 100 DB – PLS 1600, D = 800, 1 SET		Hexagon			Hexagon	
9675.543	SV T-VERBINDERSATZ RILINE 800 A, 3-PLG.	FLAT-PLS 60 RB – 30 x 10/5, T = 800 MM	M10	Sechskant	20 Nm	–	–	–
	SV T-CONNECTOR SET RILINE 800 A, 3-POLE	FLAT-PLS 60 RB – 30 x 10/5 MM, D = 800		Hexagon			–	
9675.544	SV T-VERBINDERSATZ RILINE 800 A, 4-PLG.	FLAT-PLS 60 RB – 30 x 10/5, T = 800 MM	M10	Sechskant	20 Nm	–	–	–
	SV T-CONNECTOR SET RILINE 800 A, 4-POLE	FLAT-PLS 60 RB – 30 x 10/5 MM, D = 800		Hexagon			–	
9675.546	SV T-VERBINDERSATZ RILINE 1600 A, 3-PLG.	FLAT-PLS 60 RB – PLS 1600, T = 800 MM	M10	Sechskant	20 Nm	M8	Sechskant	10 Nm
	SV T-CONNECTOR SET RILINE 1600 A, 3-POLE	FLAT-PLS 60 RB – PLS 1600, D = 800		Hexagon			Hexagon	
9675.547	SV T-VERBINDERSATZ RILINE 1600 A, 4-PLG.	FLAT-PLS 60 RB – PLS 1600, T = 800 MM	M10	Sechskant	20 Nm	M8	Sechskant	10 Nm
	SV T-CONNECTOR SET RILINE 1600 A, 4-POLE	FLAT-PLS 60 RB – PLS 1600, D = 800		Hexagon			Hexagon	
9675.553	SV T-VERBINDERSATZ RILINE 800 A, 3-PLG.	FLAT-PLS 100 RB – 30 x 10/5 MM, T = 800 MM	M10	Sechskant	20 Nm	–	–	–
	SV T-CONNECTOR SET RILINE 800 A, 3-POLE	FLAT-PLS 100 RB – 30 x 10/5 MM, D = 800, 1 SET		Hexagon			–	
9675.554	SV T-VERBINDERSATZ RILINE 800 A, 4-PLG.	FLAT-PLS 100 RB – 30 x 10/5 MM, T = 800 MM	M10	Sechskant	20 Nm	–	–	–
	SV T-CONNECTOR SET RILINE 800 A, 4-POLE	FLAT-PLS 100 RB – 30 x 10/5 MM, D = 800, 1 SET		Hexagon			–	
9675.556	SV T-VERBINDERSATZ RILINE 1600 A, 3-PLG.	FLAT-PLS 100 RB – PLS 1600, T = 800 MM	M10	Sechskant	20 Nm	M8	Sechskant	10 Nm
	SV T-CONNECTOR SET RILINE 1600 A, 3-POLE	FLAT-PLS 100 RB – PLS 1600, D = 800, 1 SET		Hexagon			Hexagon	
9675.557	SV T-VERBINDERSATZ RILINE 1600 A, 4-PLG.	FLAT-PLS 100 RB – PLS 1600, T = 800 MM	M10	Sechskant	20 Nm	M8	Sechskant	10 Nm
	SV T-CONNECTOR SET RILINE 1600 A, 4-POLE	FLAT-PLS 100 RB – PLS 1600, D = 800, 1 SET		Hexagon			Hexagon	

Best.-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Nenngröße Schraube 1	Antrieb Schraube 1	Drehmomentvorgabe Schraube 1	Nenngröße Schraube 2	Antrieb Schraube 2	Drehmomentvorgabe Schraube 2
Model No.	Discription 1	Discription 2	Size of screw 1	Screw head of screw 1	Torque setting of screw 1	Size of screw 2	Screw head of screw 2	Torque setting of screw 2
9675.563	SV T-VERBINDER RILINE 800 A, 3-PLG., IND.	FLAT-PLS 60 RB – 30 x 10/5 MM, T = 800 MM	M10	Sechskant	20 Nm	–	–	–
	SV T-CONNECTOR RILINE 800 A, 3-POLE, IND.	FLAT-PLS 60 RB – 30 x 10/5 MM, D = 800		Hexagon				
9675.564	SV T-VERBINDER RILINE 800 A, 4-PLG., IND.	FLAT-PLS 60 RB – 30 x 10/5 MM, T = 800 MM	M10	Sechskant	20 Nm	–	–	–
	SV T-CONNECTOR RILINE 800 A, 4-POLE, IND.	FLAT-PLS 60 RB – 30 x 10/5 MM, D = 800		Hexagon				
9675.566	SV T-VERBINDER RILINE 1600 A, 3-PLG., IND.	FLAT-PLS 60 RB – PLS 1600, T = 800 MM	M10	Sechskant	20 Nm	M8	Sechskant	10 Nm
	SV T-CONNECTOR RILINE 1600 A, 3-P, IND.	FLAT-PLS 60 RB – PLS 1600, D = 800, 1 SET		Hexagon			Hexagon	
9675.567	SV T-VERBINDER RILINE 1600 A, 4-PLG., IND.	FLAT-PLS 60 RB – PLS 1600, T = 800 MM	M10	Sechskant	20 Nm	M8	Sechskant	10 Nm
	SV T-CONNECTOR RILINE 1600 A, 4-P, IND.	FLAT-PLS 60 RB – PLS 1600, D = 800, 1 SET		Hexagon			Hexagon	
9675.573	SV T-VERBINDER RILINE 800 A, 3-PLG., IND.	FLAT-PLS 100 RB – 30 x 10/5 MM, T = 800 MM	M10	Sechskant	20 Nm	–	–	–
	SV T-CONNECTOR RILINE 800 A, 3-POLE, IND.	FLAT-PLS 100 RB – 30 x 10/5 MM, D = 800, 1 SET		Hexagon				
9675.574	SV T-VERBINDER RILINE 800 A, 4-PLG., IND.	FLAT-PLS 100 RB – 30 x 10/5 MM, T = 800 MM	M10	Sechskant	20 Nm	–	–	–
	SV T-CONNECTOR RILINE 800 A, 4-POLE, IND.	FLAT-PLS 100 RB – 30 x 10/5 MM, D = 800, 1 SET		Hexagon				
9675.576	SV T-VERBINDER RILINE 1600 A, 3-PLG., IND.	FLAT-PLS 100 RB – PLS 1600, T = 800 MM	M10	Sechskant	20 Nm	M8	Sechskant	10 Nm
	SV T-CONNECTOR RILINE 1600 A, 3-P, IND.	FLAT-PLS 100 RB – PLS 1600, D = 800, 1 SET		Hexagon			Hexagon	
9675.577	SV T-VERBINDER RILINE 1600 A, 4-PLG., IND.	FLAT-PLS 100 RB – PLS 1600, T = 800 MM	M10	Sechskant	20 Nm	M8	Sechskant	10 Nm
	SV T-CONNECTOR RILINE 1600 A, 4-P, IND.	FLAT-PLS 100 RB – PLS 1600, D = 800, 1 SET		Hexagon			Hexagon	
9675.842	SV WINKELVERBINDER FÜR FLAT-PLS	2 x 40 x 10 MM	M10	Sechskant	20 Nm	–	–	–
	SV ANGLE-CONNECTOR FOR FLAT-PLS	2 x 40 x 10 MM, PACK OF 1		Hexagon				
9675.843	SV WINKELVERBINDER FÜR FLAT-PLS	3 x 40 x 10 MM	M10	Sechskant	20 Nm	–	–	–
	SV ANGLE-CONNECTOR FOR FLAT-PLS	3 x 40 x 10 MM, PACK OF 1		Hexagon				
9675.846	SV WINKELVERBINDER FÜR FLAT-PLS	2 x 40 x 10 MM, RÜCKWÄRTIGER BEREICH	M10	Sechskant	20 Nm	–	–	–
	SV ANGLE-CONNECTOR FOR FLAT-PLS	2 x 40 x 10 MM, TO REAR SECTION, PACK OF 1		Hexagon				
9675.847	SV WINKELVERBINDER FÜR FLAT-PLS	3 x 40 x 10 MM, RÜCKWÄRTIGER BEREICH	M10	Sechskant	20 Nm	–	–	–
	SV ANGLE-CONNECTOR FOR FLAT-PLS	3 x 40 x 10 MM, TO REAR SECTION, PACK OF 1		Hexagon				
9675.882	SV WINKELVERBINDER FÜR FLAT-PLS	2 x 80 x 10 MM	M10	Sechskant	20 Nm	–	–	–
	SV ANGLE-CONNECTOR FOR FLAT-PLS	2 x 80 x 10 MM, PACK OF 1		Hexagon				
9675.883	SV WINKELVERBINDER FÜR FLAT-PLS	3 x 80 x 10 MM	M10	Sechskant	20 Nm	–	–	–
	SV ANGLE-CONNECTOR FOR FLAT-PLS	3 x 80 x 10 MM, PACK OF 1		Hexagon				
9675.886	SV WINKELVERBINDER FÜR FLAT-PLS	2 x 80 x 10 MM, RÜCKWÄRTIGER BEREICH	M10	Sechskant	20 Nm	–	–	–
	SV ANGLE-CONNECTOR FOR FLAT-PLS	2 x 80 x 10 MM, TO REAR SECTION, PACK OF 1		Hexagon				
9675.887	SV WINKELVERBINDER FÜR FLAT-PLS	3 x 80 x 10 MM, RÜCKWÄRTIGER BEREICH	M10	Sechskant	20 Nm	–	–	–
	SV ANGLE-CONNECTOR FOR FLAT-PLS	3 x 80 x 10 MM, TO REAR SECTION, PACK OF 1		Hexagon				

Best.-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Nenngröße Schraube 1	Antrieb Schraube 1	Drehmomentvorgabe Schraube 1	Nenngröße Schraube 2	Antrieb Schraube 2	Drehmomentvorgabe Schraube 2
Model No.	Discription 1	Discription 2	Size of screw 1	Screw head of screw 1	Torque setting of screw 1	Size of screw 2	Screw head of screw 2	Torque setting of screw 2
9675.892	SV WINKELVERBINDER FÜR FLAT-PLS	2 x 100 x 10 MM	M10	Sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV ANGLE-CONNECTOR FOR FLAT-PLS	2 x 100 x 10 MM, PACK OF 1		Hexagon				
9675.893	SV WINKELVERBINDER FÜR FLAT-PLS	3 x 100 x 10 MM	M10	Sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV ANGLE-CONNECTOR FOR FLAT-PLS	3 x 100 x 10 MM, PACK OF 1		Hexagon				
9675.896	SV WINKELVERBINDER FÜR FLAT-PLS	2 x 100 x 10 MM, RÜCKWÄRTIGER BEREICH	M10	Sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV ANGLE-CONNECTOR FOR FLAT-PLS	2 x 100 x 10 MM, TO REAR SECTION, PACK OF 1		Hexagon				
9675.897	SV WINKELVERBINDER FÜR FLAT-PLS	3 x 100 x 10 MM, RÜCKWÄRTIGER BEREICH	M10	Sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV ANGLE-CONNECTOR FOR FLAT-PLS	3 x 100 x 10 MM, TO REAR SECTION, PACK OF 1		Hexagon				
9676.002	SV SAMMELSCHIENENHALTER 4 x 60 x 10 MM	1-POLIG	M8	Innen-sechskant	8 Nm	-	-	-
	SV BUSBAR SUPPORT FLAT COPPER 4 x 60 x 10 MM	1-POLE		Allen screw				
9676.004	SV SAMMELSCHIENENHALTER 4 x 100 x 10 MM	1-POLIG	M10	Innen-sechskant	9 Nm	-	-	-
	SV BUSBAR SUPPORT FLAT COPPER 4 x 100 x 10 MM	1-POLE		Allen screw				
9676.006	SV ENDABDECKUNG FÜR HALTER 4 x 60/100 x 10 MM	VE = 2 ST	-	-	-	-	-	-
	SV END COVER FOR BUSBAR SUPPORT	4 x 60/100 x 10 MM, PACK OF 2	-	-	-	-	-	-
9676.007	SV DISTANZSTÜCK FÜR HALTER 4 x 60/100 x 10 MM	H = 10 MM, VE = 16 ST	-	-	-	-	-	-
	SV DISTANCE KEEPER FOR BUSBAR SUPPORT	4 x 60/100 x 10 MM, H = 10 MM, PACK OF 16	-	-	-	-	-	-
9676.008	SV FÜLLSTÜCK FÜR HALTER 4 x 60/100 x 10 MM	4 x 60/100 x 10 MM, H = 30 MM, VE = 16 ST	-	-	-	-	-	-
	SV FILLER FOR BUSBAR SUPPORT	4 x 60/100 x 10 MM, H = 30 MM, PACK OF 16	-	-	-	-	-	-
9676.011	SV SAMMELSCHIENENKRALLE	1-POLIG, BIS 2 x 60 x 10 MM	M10	Innen-sechskant	15 Nm	-	-	-
	SV BUSBAR CLAW, 1-POLE	1-POLE, UP TO 2 x 60 x 10 MM		Allen screw				
9676.012	SV SAMMELSCHIENENKRALLE	1-POLIG, BIS 3 x 60 x 10 MM	M10	Innen-sechskant	15 Nm	-	-	-
	SV BUSBAR CLAW	1-POLE, UP TO 3 x 60 x 10 MM		Allen screw				
9676.013	SV SAMMELSCHIENENKRALLE	1-POLIG, BIS 4 x 60 x 10 MM	M10	Innen-sechskant	15 Nm	-	-	-
	SV BUSBAR CLAW	1-POLE, UP TO 4 x 60 x 10 MM		Allen screw				
9676.014	SV SAMMELSCHIENENKRALLE	1-POLIG, BIS 2 x 100 x 10 MM	M10	Innen-sechskant	15 Nm	-	-	-
	SV BUSBAR CLAW	1-POLE, UP TO 2 x 100 x 10 MM		Allen screw				
9676.015	SV SAMMELSCHIENENKRALLE	1-POLIG, BIS 3 x 100 x 10 MM	M10	Innen-sechskant	15 Nm	-	-	-
	SV BUSBAR CLAW	1-POLE, UP TO 3 x 100 x 10 MM		Allen screw				
9676.016	SV SAMMELSCHIENENKRALLE	1-POLIG, BIS 4 x 100 x 10 MM	M10	Innen-sechskant	15 Nm	-	-	-
	SV BUSBAR CLAW	1-POLE, UP TO 4 x 100 x 10 MM		Allen screw				
9676.020	SV SAMMELSCHIENENHALTER 4 x 60 x 10 MM	1-POLIG, FÜR SAMMELSCHIENEN-STABILISATOR	M8	Innen-sechskant	10 Nm	-	-	-
	SV BUSBAR SUPPORT FLAT COPPER 4 x 60 x 10 MM	1-POLE, FOR BUSBAR STABILIZER		Allen screw				

Best.-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Nenngröße Schraube 1	Antrieb Schraube 1	Drehmomentvorgabe Schraube 1	Nenngröße Schraube 2	Antrieb Schraube 2	Drehmomentvorgabe Schraube 2
Model No.	Discription 1	Discription 2	Size of screw 1	Screw head of screw 1	Torque setting of screw 1	Size of screw 2	Screw head of screw 2	Torque setting of screw 2
9676.021	SV SAMMELSCHIENENHALTER 4 x 100 x 10 MM	1-POLIG, FÜR SAMMELSCHIENEN-STABILISATOR	M10	Innen-sechskant	12 Nm	-	-	-
	SV BUSBAR SUPPORT FLAT COPPER 4 x 100 x 10 MM	1-POLE, FOR BUSBAR STABILIZER		Allen screw				
9676.022	SV SAMMELSCHIENEN-STABILISATORSCHIENE	4 x 60 x 10 MM, 3-POLIG, VE = 2 ST	-	-	-	-	-	-
	SV BUSBAR STABILIZER RAIL	4 x 60 x 10 MM, 3-POLE, PACK OF 2						
9676.023	SV SAMMELSCHIENEN-STABILISATORSCHIENE	4 x 60 x 10 MM, 4-POLIG, VE = 2 ST	-	-	-	-	-	-
	SV BUSBAR STABILIZER RAIL	4 x 60 x 10 MM, 4-POLE, PACK OF 2						
9676.024	SV SAMMELSCHIENEN-STABILISATORSCHIENE	4 x 100 x 10 MM, 3-POLIG, VE = 2 ST	-	-	-	-	-	-
	SV BUSBAR STABILIZER RAIL	4 x 100 x 10 MM, 3-POLE, PACK OF 2						
9676.025	SV SAMMELSCHIENEN-STABILISATORSCHIENE	4 x 100 x 10 MM, 4-POLIG, VE = 2 ST	-	-	-	-	-	-
	SV BUSBAR STABILIZER RAIL	4 x 100 x 10 MM, 4-POLE, PACK OF 2						
9676.041	SV KANTENABDECKPROFIL 1 x 10 MM	OHNE ABSTAND, L = 1000 MM, VE = 10 ST	-	-	-	-	-	-
	SV ANGLE COVER, 1 x 10 MM	WITHOUT SPACE, L = 1000 MM, PACK OF 10						
9676.042	SV KANTENABDECKPROFIL 2 x 10 MM	OHNE ABSTAND, L = 1000 MM, VE = 10 ST	-	-	-	-	-	-
	SV ANGLE COVER, 2 x 10 MM	WITHOUT SPACE, L = 1000 MM, PACK OF 10						
9676.043	SV KANTENABDECKPROFIL 3 x 10 MM	OHNE ABSTAND, L = 1000 MM, VE = 10 ST	-	-	-	-	-	-
	SV ANGLE COVER, 3 x 10 MM	WITHOUT SPACE, L = 1000 MM, PACK OF 10						
9676.046	SV ABDECKUNG SAMMELSCHIENENKRALLE 2 x 10 MM	VE = 8 ST	-	-	-	-	-	-
	SV COVER FOR BUSBAR CLAW, 2 x 10 MM	PACK OF 8						
9676.047	SV ABDECKUNG SAMMELSCHIENENKRALLE 3 x 10 MM	VE = 8 ST	-	-	-	-	-	-
	SV COVER FOR BUSBAR CLAW, 3 x 10 MM	PACK OF 8						
9676.048	SV ABDECKUNG SAMMELSCHIENENKRALLE 4 x 10 MM	VE = 8 ST	-	-	-	-	-	-
	SV COVER FOR BUSBAR CLAW, 4 x 10 MM	PACK OF 8						
9676.052	SV KANTENABDECKPROFIL 2 x 10/10 MM	MIT 10 MM ABSTAND, L = 1000 MM, VE = 10 ST	-	-	-	-	-	-
	SV ANGLE COVER, 2 x 10/10 MM	WITH SPACE, L = 1000 MM, PACK OF 10						
9676.053	SV KANTENABDECKPROFIL 3 x 10/10 MM	MIT 10 MM ABSTAND, L = 1000 MM, VE = 10 ST	-	-	-	-	-	-
	SV ANGLE COVER, 3 x 10/10 MM	WITH SPACE, L = 1000 MM, PACK OF 10						
9676.054	SV KANTENABDECKPROFIL 4 x 10/10 MM	MIT 10 MM ABSTAND, L = 1000 MM, VE = 10 ST	-	-	-	-	-	-
	SV ANGLE COVER, 4 x 10/10 MM	WITH SPACE, L = 1000 MM, PACK OF 10						
9676.056	SV SEITENABDECKPROFIL FÜR SCHIENE 60 MM	L = 1000 MM, VE = 10 ST	-	-	-	-	-	-
	SV SIDE COVER SECTION FOR BUSBAR 60 MM	L = 1000 MM, PACK OF 10						
9676.058	SV SEITENABDECKPROFIL FÜR SCHIENE 80 MM	L = 1000 MM, VE = 10 ST	-	-	-	-	-	-
	SV SIDE COVER SECTION FOR BUSBAR 80 MM	L = 1000 MM, PACK OF 10						

Best.-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Nenngröße Schraube 1	Antrieb Schraube 1	Drehmomentvorgabe Schraube 1	Nenngröße Schraube 2	Antrieb Schraube 2	Drehmomentvorgabe Schraube 2
Model No.	Discription 1	Discription 2	Size of screw 1	Screw head of screw 1	Torque setting of screw 1	Size of screw 2	Screw head of screw 2	Torque setting of screw 2
9676.059	SV SEITENABDECKPROFIL FÜR SCHIENE 100 MM	L = 1000 MM, VE = 10 ST	-	-	-	-	-	-
	SV SIDE COVER SECTION FOR BUSBAR 100 MM	L = 1000 MM, PACK OF 10						
9676.201	SV ANSCHLUSSWINKEL FÜR 4 x 60 x 10 MM	3-POLIG, 1 x 60 x 10 MM, T = 600 MM, VE = 1 SATZ	M10	Sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV ANGULAR BRACKET FOR 4 x 60 x 10 MM	3-POLE, 1 x 60 x 10 MM, D = 600, PACK OF 1 SET		Hexagon				
9676.202	SV ANSCHLUSSWINKEL FÜR 4 x 60 x 10 MM	FÜR N, 1 x 60 x 10 MM, T = 600 MM, VE = 1 SATZ	M10	Sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV ANGULAR BRACKET FOR 4 x 60 x 10 MM	NEUTRAL, 1 x 60 x 10 MM, D = 600, PACK OF 1 SET		Hexagon				
9676.203	SV ANSCHLUSSWINKEL FÜR 4 x 60 x 10 MM	3-POLIG, 2 x 60 x 10 MM, T = 600 MM, VE = 1 SATZ	M10	Sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV ANGULAR BRACKET FOR 4 x 60 x 10 MM	3-POLE, 2 x 60 x 10 MM, D = 600, PACK OF 1 SET		Hexagon				
9676.204	SV ANSCHLUSSWINKEL FÜR 4 x 60 x 10 MM	FÜR N, 2 x 60 x 10 MM, T = 600 MM, VE = 1 SATZ	M10	Sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV ANGULAR BRACKET FOR 4 x 60 x 10 MM	NEUTRAL, 2 x 60 x 10 MM, D = 600, PACK OF 1 SET		Hexagon				
9676.205	SV ANSCHLUSSWINKEL FÜR 4 x 60 x 10 MM	3-POLIG, 3 x 60 x 10 MM, T = 600 MM, VE = 1 SATZ	M10	Sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV ANGULAR BRACKET FOR 4 x 60 x 10 MM	3-POLE, 3 x 60 x 10 MM, D = 600, PACK OF 1 SET		Hexagon				
9676.206	SV ANSCHLUSSWINKEL FÜR 4 x 60 x 10 MM	FÜR N, 3 x 60 x 10 MM, T = 600 MM, VE = 1 SATZ	M10	Sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV ANGULAR BRACKET FOR 4 x 60 x 10 MM	NEUTRAL, 3 x 60 x 10 MM, D = 600, PACK OF 1 SET		Hexagon				
9676.213	SV ANSCHLUSSWINKEL FÜR 4 x 60 x 10 MM	3-POLIG, 2 x 100 x 10 MM, T = 600 MM, VE = 1 SATZ	M10	Sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV ANGULAR BRACKET FOR 4 x 60 x 10 MM	3-POLE, 2 x 100 x 10 MM, D = 600, PACK OF 1 SET		Hexagon				
9676.214	SV ANSCHLUSSWINKEL FÜR 4 x 60 x 10 MM	FÜR N, 2 x 100 x 10 MM, T = 600 MM, VE = 1 SATZ	M10	Sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV ANGULAR BRACKET FOR 4 x 60 x 10 MM	NEUTRAL, 2 x 100 x 10 MM, D = 600, PACK OF 1 SET		Hexagon				
9676.215	SV ANSCHLUSSWINKEL FÜR 4 x 60 x 10 MM	3-POLIG, 3 x 100 x 10 MM, T = 600 MM, VE = 1 SATZ	M10	Sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV ANGULAR BRACKET FOR 4 x 60 x 10 MM	3-POLE, 3 x 100 x 10 MM, D = 600, PACK OF 1 SET		Hexagon				
9676.216	SV ANSCHLUSSWINKEL FÜR 4 x 60 x 10 MM	FÜR N, 3 x 100 x 10 MM, T = 600 MM, VE = 1 SATZ	M10	Sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV ANGULAR BRACKET FOR 4 x 60 x 10 MM	NEUTRAL, 3 x 100 x 10 MM, D = 600, PACK OF 1 SET		Hexagon				
9676.217	SV ANSCHLUSSWINKEL FÜR 4 x 60 x 10 MM	3-POLIG, 3 x 120 x 10 MM, T = 600 MM, VE = 1 SATZ	M10	Sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV ANGULAR BRACKET FOR 4 x 60 x 10 MM	3-POLE, 3 x 120 x 10 MM, D = 600, PACK OF 1 SET		Hexagon				
9676.218	SV ANSCHLUSSWINKEL FÜR 4 x 60 x 10 MM	FÜR N, 3 x 120 x 10 MM, T = 600 MM, VE = 1 SATZ	M10	Sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV ANGULAR BRACKET FOR 4 x 60 x 10 MM	NEUTRAL, 3 x 120 x 10 MM, D = 600, PACK OF 1 SET		Hexagon				
9676.221	SV ANSCHLUSSWINKEL FÜR 4 x 60 x 10 MM	3-POLIG, 1 x 60 x 10 MM, T = 800 MM, VE = 1 SATZ	M10	Sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV ANGULAR BRACKET FOR 4 x 60 x 10 MM	3-POLE, 1 x 60 x 10 MM, D = 800, PACK OF 1 SET		Hexagon				
9676.222	SV ANSCHLUSSWINKEL FÜR 4 x 60 x 10 MM	FÜR N, 1 x 60 x 10 MM, T = 800 MM, VE = 1 SATZ	M10	Sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV ANGULAR BRACKET FOR 4 x 60 x 10 MM	NEUTRAL, 1 x 60 x 10 MM, D = 800, PACK OF 1 SET		Hexagon				
9676.223	SV ANSCHLUSSWINKEL FÜR 4 x 60 x 10 MM	3-POLIG, 2 x 60 x 10 MM, T = 800 MM, VE = 1 SATZ	M10	Sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV ANGULAR BRACKET FOR 4 x 60 x 10 MM	3-POLE, 2 x 60 x 10 MM, D = 800, PACK OF 1 SET		Hexagon				

Best.-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Nenngröße Schraube 1	Antrieb Schraube 1	Drehmomentvorgabe Schraube 1	Nenngröße Schraube 2	Antrieb Schraube 2	Drehmomentvorgabe Schraube 2
Model No.	Discription 1	Discription 2	Size of screw 1	Screw head of screw 1	Torque setting of screw 1	Size of screw 2	Screw head of screw 2	Torque setting of screw 2
9676.224	SV ANSCHLUSSWINKEL FÜR 4 x 60 x 10 MM	FÜR N, 2 x 60 x 10 MM, T = 800 MM, VE = 1 SATZ	M10	Sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV ANGULAR BRACKET FOR 4 x 60 x 10 MM	NEUTRAL, 2 x 60 x 10 MM, D = 800, PACK OF 1 SET		Hexagon				
9676.225	SV ANSCHLUSSWINKEL FÜR 4 x 60 x 10 MM	3-POLIG, 3 x 60 x 10 MM, T = 800 MM, VE = 1 SATZ	M10	Sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV ANGULAR BRACKET FOR 4 x 60 x 10 MM	3-POLE, 3 x 60 x 10 MM, D = 800, PACK OF 1 SET		Hexagon				
9676.226	SV ANSCHLUSSWINKEL FÜR 4 x 60 x 10 MM	FÜR N, 3 x 60 x 10 MM, T = 800 MM, VE = 1 SATZ	M10	Sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV ANGULAR BRACKET FOR 4 x 60 x 10 MM	NEUTRAL, 3 x 60 x 10 MM, D = 800, PACK OF 1 SET		Hexagon				
9676.233	SV ANSCHLUSSWINKEL FÜR 4 x 60 x 10 MM	3-POLIG, 2 x 100 x 10 MM, T = 800 MM, VE = 1 SATZ	M10	Sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV ANGULAR BRACKET FOR 4 x 60 x 10 MM	3-POLE, 2 x 100 x 10 MM, D = 800, PACK OF 1 SET		Hexagon				
9676.234	SV ANSCHLUSSWINKEL FÜR 4 x 60 x 10 MM	FÜR N, 2 x 100 x 10 MM, T = 800 MM, VE = 1 SATZ	M10	Sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV ANGULAR BRACKET FOR 4 x 60 x 10 MM	NEUTRAL, 2 x 100 x 10 MM, D = 800, PACK OF 1 SET		Hexagon				
9676.235	SV ANSCHLUSSWINKEL FÜR 4 x 60 x 10 MM	3-POLIG, 3 x 100 x 10 MM, T = 800 MM, VE = 1 SATZ	M10	Sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV ANGULAR BRACKET FOR 4 x 60 x 10 MM	3-POLE, 3 x 100 x 10 MM, D = 800, PACK OF 1 SET		Hexagon				
9676.236	SV ANSCHLUSSWINKEL FÜR 4 x 60 x 10 MM	FÜR N, 3 x 100 x 10 MM, T = 800 MM, VE = 1 SATZ	M10	Sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV ANGULAR BRACKET FOR 4 x 60 x 10 MM	NEUTRAL, 3 x 100 x 10 MM, D = 800, PACK OF 1 SET		Hexagon				
9676.237	SV ANSCHLUSSWINKEL FÜR 4 x 60 x 10 MM	3-POLIG, 3 x 120 x 10 MM, T = 800 MM, VE = 1 SATZ	M10	Sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV ANGULAR BRACKET FOR 4 x 60 x 10 MM	3-POLE, 3 x 120 x 10 MM, D = 800, PACK OF 1 SET		Hexagon				
9676.238	SV ANSCHLUSSWINKEL FÜR 4 x 60 x 10 MM	FÜR N, 3 x 120 x 10 MM, T = 800 MM, VE = 1 SATZ	M10	Sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV ANGULAR BRACKET FOR 4 x 60 x 10 MM	NEUTRAL, 3 x 120 x 10 MM, D = 800, PACK OF 1 SET		Hexagon				
9676.301	SV ANSCHLUSSWINKEL FÜR 4 x 100 x 10 MM	3-POLIG, 1 x 60 x 10 MM, T = 600 MM, VE = 1 SATZ	M10	Sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV ANGULAR BRACKET FOR 4 x 100 x 10 MM	3-POLE, 1 x 60 x 10 MM, D = 600, PACK OF 1 SET		Hexagon				
9676.303	SV ANSCHLUSSWINKEL FÜR 4 x 100 x 10 MM	3-POLIG, 2 x 60 x 10 MM, T = 600 MM, VE = 1 SATZ	M10	Sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV ANGULAR BRACKET FOR 4 x 100 x 10 MM	3-POLE, 2 x 60 x 10 MM, D = 600, PACK OF 1 SET		Hexagon				
9676.305	SV ANSCHLUSSWINKEL FÜR 4 x 100 x 10 MM	3-POLIG, 3 x 60 x 10 MM, T = 600 MM, VE = 1 SATZ	M10	Sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV ANGULAR BRACKET FOR 4 x 100 x 10 MM	3-POLE, 3 x 60 x 10 MM, D = 600, PACK OF 1 SET		Hexagon				
9676.313	SV ANSCHLUSSWINKEL FÜR 4 x 100 x 10 MM	3-POLIG, 2 x 100 x 10 MM, T = 600 MM, VE = 1 SATZ	M10	Sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV ANGULAR BRACKET FOR 4 x 100 x 10 MM	3-POLE, 2 x 100 x 10 MM, D = 600, PACK OF 1 SET		Hexagon				
9676.315	SV ANSCHLUSSWINKEL FÜR 4 x 100 x 10 MM	3-POLIG, 3 x 100 x 10 MM, T = 600 MM, VE = 1 SATZ	M10	Sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV ANGULAR BRACKET FOR 4 x 100 x 10 MM	3-POLE, 3 x 100 x 10 MM, D = 600, PACK OF 1 SET		Hexagon				
9676.317	SV ANSCHLUSSWINKEL FÜR 4 x 100 x 10 MM	3-POLIG, 3 x 120 x 10 MM, T = 600 MM, VE = 1 SATZ	M10	Sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV ANGULAR BRACKET FOR 4 x 100 x 10 MM	3-POLE, 3 x 120 x 10 MM, D = 600, PACK OF 1 SET		Hexagon				
9676.321	SV ANSCHLUSSWINKEL FÜR 4 x 100 x 10 MM	3-POLIG, 1 x 60 x 10 MM, T = 800 MM, VE = 1 SATZ	M10	Sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV ANGULAR BRACKET FOR 4 x 100 x 10 MM	3-POLE, 1 x 60 x 10 MM, D = 800, PACK OF 1 SET		Hexagon				

Best.-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Nenngröße Schraube 1	Antrieb Schraube 1	Drehmomentvorgabe Schraube 1	Nenngröße Schraube 2	Antrieb Schraube 2	Drehmomentvorgabe Schraube 2
Model No.	Discription 1	Discription 2	Size of screw 1	Screw head of screw 1	Torque setting of screw 1	Size of screw 2	Screw head of screw 2	Torque setting of screw 2
9676.322	SV ANSCHLUSSWINKEL FÜR 4 x 100 x 10 MM	FÜR N, 1 x 60 x 10 MM, T = 800 MM, VE = 1 SATZ	M10	Sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV ANGULAR BRACKET FOR 4 x 100 x 10 MM	NEUTRAL, 1 x 60 x 10 MM, D = 800, PACK OF 1 SET		Hexagon				
9676.323	SV ANSCHLUSSWINKEL FÜR 4 x 100 x 10 MM	3-POLIG, 2 x 60 x 10 MM, T = 800 MM, VE = 1 SATZ	M10	Sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV ANGULAR BRACKET FOR 4 x 100 x 10 MM	3-POLE, 2 x 60 x 10 MM, D = 800, PACK OF 1 SET		Hexagon				
9676.324	SV ANSCHLUSSWINKEL FÜR 4 x 100 x 10 MM	FÜR N, 2 x 60 x 10 MM, T = 800 MM, VE = 1 SATZ	M10	Sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV ANGULAR BRACKET FOR 4 x 100 x 10 MM	NEUTRAL, 2 x 60 x 10 MM, D = 800, PACK OF 1 SET		Hexagon				
9676.325	SV ANSCHLUSSWINKEL FÜR 4 x 100 x 10 MM	3-POLIG, 3 x 60 x 10 MM, T = 800 MM, VE = 1 SATZ	M10	Sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV ANGULAR BRACKET FOR 4 x 100 x 10 MM	3-POLE, 3 x 60 x 10 MM, D = 800, PACK OF 1 SET		Hexagon				
9676.326	SV ANSCHLUSSWINKEL FÜR 4 x 100 x 10 MM	FÜR N, 3 x 60 x 10 MM, T = 800 MM, VE = 1 SATZ	M10	Sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV ANGULAR BRACKET FOR 4 x 100 x 10 MM	NEUTRAL, 3 x 60 x 10 MM, D = 800, PACK OF 1 SET		Hexagon				
9676.333	SV ANSCHLUSSWINKEL FÜR 4 x 100 x 10 MM	3-POLIG, 2 x 100 x 10 MM, T = 800 MM, VE = 1 SATZ	M10	Sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV ANGULAR BRACKET FOR 4 x 100 x 10 MM	3-POLE, 2 x 100 x 10 MM, D = 800, PACK OF 1 SET		Hexagon				
9676.334	SV ANSCHLUSSWINKEL FÜR 4 x 100 x 10 MM	FÜR N, 2 x 100 x 10 MM, T = 800 MM, VE = 1 SATZ	M10	Sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV ANGULAR BRACKET FOR 4 x 100 x 10 MM	NEUTRAL, 2 x 100 x 10 MM, D = 800, PACK OF 1 SET		Hexagon				
9676.335	SV ANSCHLUSSWINKEL FÜR 4 x 100 x 10 MM	3-POLIG, 3 x 100 x 10 MM, T = 800 MM, VE = 1 SATZ	M10	Sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV ANGULAR BRACKET FOR 4 x 100 x 10 MM	3-POLE, 3 x 100 x 10 MM, D = 800, PACK OF 1 SET		Hexagon				
9676.336	SV ANSCHLUSSWINKEL FÜR 4 x 100 x 10 MM	FÜR N, 3 x 100 x 10 MM, T = 800 MM, VE = 1 SATZ	M10	Sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV ANGULAR BRACKET FOR 4 x 100 x 10 MM	NEUTRAL, 3 x 100 x 10 MM, D = 800, PACK OF 1 SET		Hexagon				
9676.337	SV ANSCHLUSSWINKEL FÜR 4 x 100 x 10 MM	3-POLIG, 3 x 120 x 10 MM, T = 800 MM, VE = 1 SATZ	M10	Sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV ANGULAR BRACKET FOR 4 x 100 x 10 MM	3-POLE, 3 x 120 x 10 MM, D = 800, PACK OF 1 SET		Hexagon				
9676.338	SV ANSCHLUSSWINKEL FÜR 4 x 100 x 10 MM	FÜR N, 3 x 120 x 10 MM, T = 800 MM, VE = 1 SATZ	M10	Sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV ANGULAR BRACKET FOR 4 x 100 x 10 MM	NEUTRAL, 3 x 120 x 10 MM, D = 800, PACK OF 1 SET		Hexagon				
9676.503	SV KUPFERROLLEN MIT BOHRUNG 13 MM	DURCHMESSER 30 MM, LÄNGE 20 MM, VE = 4 ST	-	-	-	-	-	-
	SV SPACER ROLL OF COPPER WITH HOLE 13 MM	DIAMETER = 30 MM, L = 20 MM, PACK OF 4						
9676.504	SV KUPFERROLLEN MIT BOHRUNG 13 MM	DURCHMESSER 40 MM, LÄNGE 20 MM, VE = 4 ST	-	-	-	-	-	-
	SV SPACER ROLL OF COPPER WITH HOLE 13 MM	DIAMETER = 40 MM, L = 20 MM, PACK OF 4						
9676.505	SV KUPFERROLLEN MIT BOHRUNG 13 MM	DURCHMESSER 50 MM, LÄNGE 20 MM, VE = 4 ST	-	-	-	-	-	-
	SV SPACER ROLL OF COPPER WITH HOLE 13 MM	DIAMETER = 50 MM, L = 20 MM, PACK OF 4						
9676.520	SV KONTAKTSTÜCK FÜR FLACHSCHIENEN	2 SCHIENEN/ B = 100 MM	M10	Innen-sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV CONTACT MAKER FOR FLAT COPPER BUSBAR	2 BUSBARS, W = 100 MM, PACK OF 1		Allen screw				
9676.526	SV KONTAKTSTÜCK FÜR FLACHSCHIENEN	2 SCHIENEN/ B = 60 MM	M10	Innen-sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV CONTACT MAKER FOR FLAT COPPER BUSBAR	2 BUSBARS, W = 60 MM, PACK OF 1		Allen screw				

Best.-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Nenngröße Schraube 1	Antrieb Schraube 1	Drehmoment-vorgabe Schraube 1	Nenngröße Schraube 2	Antrieb Schraube 2	Drehmoment-vorgabe Schraube 2
Model No.	Discription 1	Discription 2	Size of screw 1	Screw head of screw 1	Torque setting of screw 1	Size of screw 2	Screw head of screw 2	Torque setting of screw 2
9676.528	SV KONTAKTSTÜCK FÜR FLACHSCHIENEN	2 SCHIENEN/ B = 80 MM	M10	Innen-sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV CONTACT MAKER FOR FLAT COPPER BUSBAR	2 BUSBARS, W = 80 MM, PACK OF 1		Allen screw				
9676.540	SV KONTAKTSTÜCK FÜR FLACHSCHIENEN	4 SCHIENEN/ B = 100 MM	M10	Innen-sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV CONTACT MAKER FOR FLAT COPPER BUSBAR	4 BUSBARS, W = 100 MM, PACK OF 1		Allen screw				
9676.546	SV KONTAKTSTÜCK FÜR FLACHSCHIENEN	4 SCHIENEN/ B = 60 MM	M10	Innen-sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV CONTACT MAKER FOR FLAT COPPER BUSBAR	4 BUSBARS, W = 60 MM, PACK OF 1		Allen screw				
9676.548	SV KONTAKTSTÜCK FÜR FLACHSCHIENEN	4 SCHIENEN/ B = 80 MM	M10	Innen-sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV CONTACT MAKER FOR FLAT COPPER BUSBAR	4 BUSBARS, W = 80 MM, PACK OF 1		Allen screw				
9676.620	SV LÄNGSVERBINDER FÜR FLACHSCHIENEN	FÜR 2 SCHIENEN/ B = 100 MM	M10	Innen-sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV LONGITUD. CONNECTOR FOR FLAT COPPER	2 BUSBAR, B = 100 MM, PACK OF 1		Allen screw				
9676.626	SV LÄNGSVERBINDER FÜR FLACHSCHIENEN	FÜR 2 SCHIENEN/ B = 60 MM	M10	Innen-sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV LONGITUD. CONNECTOR FOR FLAT COPPER	2 BUSBAR, B = 60 MM, PACK OF 1		Allen screw				
9676.628	SV LÄNGSVERBINDER FÜR FLACHSCHIENEN	FÜR 2 SCHIENEN/ B = 80 MM	M10	Innen-sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV LONGITUD. CONNECTOR FOR FLAT COPPER	2 BUSBAR, B = 80 MM, PACK OF 1		Allen screw				
9676.640	SV LÄNGSVERBINDER FÜR FLACHSCHIENEN	FÜR 4 SCHIENEN/ B = 100 MM	M10	Innen-sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV LONGITUD. CONNECTOR FOR FLAT COPPER	FOR 4 BUSBARS, B = 100 MM, PACK OF 1		Allen screw				
9676.646	SV LÄNGSVERBINDER FÜR FLACHSCHIENEN	FÜR 4 SCHIENEN/ B = 60 MM	M10	Innen-sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV LONGITUD. CONNECTOR FOR FLAT COPPER	FOR 4 BUSBARS, B = 60 MM, PACK OF 1		Allen screw				
9676.648	SV LÄNGSVERBINDER FÜR FLACHSCHIENEN	FÜR 4 SCHIENEN/ B = 80 MM	M10	Innen-sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV LONGITUD. CONNECTOR FOR FLAT COPPER	FOR 4 BUSBARS, B = 80 MM, PACK OF 1		Allen screw				
9676.701	SV ANSCHLUSSPLATTE MIT BOLZEN M12	FLAT-PLS, FÜR 2 - 4 SCHIENEN/B = 60 MM	M10	Innen-sechskant	20 Nm	M12	Sechskant	40 Nm
	SV CONNECTION PLATE WITH BOLT M12	FLAT-PLS, 2 - 4 BARS, B = 60 MM, PACK OF 1		Allen screw			Hexagon	
9676.703	SV ANSCHLUSSPLATTE MIT BOLZEN M12	FLAT-PLS, FÜR 2 - 4 SCHIENEN/B = 100 MM	M10	Innen-sechskant	20 Nm	M12	Sechskant	40 Nm
	SV CONNECTION PLATE WITH BOLT M12	FLAT-PLS, 2 - 4 BARS, B = 100 MM, PACK OF 1		Allen screw			Hexagon	
9676.705	SV ANSCHLUSSPLATTE MIT BOLZEN M16	FLAT-PLS, FÜR 2 - 4 SCHIENEN/B = 60 MM	M10	Innen-sechskant	20 Nm	M12	Sechskant	40 Nm
	SV CONNECTION PLATE WITH BOLT M16	FLAT-PLS, 2 - 4 BARS, B = 60 MM, PACK OF 1		Allen screw			Hexagon	
9676.707	SV ANSCHLUSSPLATTE MIT BOLZEN M16	FLAT-PLS, FÜR 2 - 4 SCHIENEN/B = 100 MM	M10	Innen-sechskant	20 Nm	M16	Sechskant	40 Nm
	SV CONNECTION PLATE WITH BOLT M16	FLAT-PLS, 2 - 4 BARS, B = 100 MM, PACK OF 1		Allen screw			Hexagon	
9676.711	SV ANSCHLUSSPLATTE MIT BOLZEN M10	FLAT-PLS, FÜR 2 - 4 SCHIENEN/B = 60 MM	M10	Sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV CONNECTION PLATE WITH BOLT M10	FLAT-PLS, 2 - 4 BARS, B = 60 MM, PACK OF 1		Hexagon				
9676.713	SV ANSCHLUSSPLATTE MIT BOLZEN M10	FLAT-PLS, FÜR 2 - 4 SCHIENEN/B = 100 MM	M10	Sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV CONNECTION PLATE WITH BOLT M10	FLAT-PLS, 2 - 4 BARS, B = 100 MM, PACK OF 1		Hexagon				

Best.-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Nenngröße Schraube 1	Antrieb Schraube 1	Drehmomentvorgabe Schraube 1	Nenngröße Schraube 2	Antrieb Schraube 2	Drehmomentvorgabe Schraube 2
Model No.	Discription 1	Discription 2	Size of screw 1	Screw head of screw 1	Torque setting of screw 1	Size of screw 2	Screw head of screw 2	Torque setting of screw 2
9676.715	SV ANSCHLUSSPLATTE MIT 2 BOLZEN M10	FLAT-PLS, FÜR 2 – 4 SCHIENEN/B = 60 MM	M10	Sechskant	20 Nm	–	–	–
	SV CONNECTION PLATE WITH 2 BOLTS M10	FLAT-PLS, 2 – 4 BARS, B = 60 MM, PACK OF 1		Hexagon				
9676.717	SV ANSCHLUSSPLATTE MIT 2 BOLZEN M10	FLAT-PLS, FÜR 2 – 4 SCHIENEN/B = 100 MM	M10	Sechskant	20 Nm	–	–	–
	SV CONNECTION PLATE WITH 2 BOLTS M10	FLAT-PLS, 2 – 4 BARS, B = 100 MM, PACK OF 1		Hexagon				
9676.731	SV DIREKTANSCHLUSS-KLEMMME 95 – 300 MM ²	FLAT-PLS, B = 60 MM	M10	Innen-sechskant	20 Nm	–	–	–
	SV DIRECT CONNECTION CLAMP 95 – 300 MM ²	FLAT-PLS, B = 60 MM, PACK OF 1		Allen screw				
9676.733	SV DIREKTANSCHLUSS-KLEMMME 95 – 300 MM ²	FLAT-PLS, B = 100 MM	M10	Innen-sechskant	20 Nm	–	–	–
	SV DIRECT CONNECTION CLAMP 95 – 300 MM ²	FLAT-PLS, B = 100 MM, PACK OF 1		Allen screw				
9676.741	SV ANSCHLUSSPLATTE FÜR FLEXIBAR	FLAT-PLS, FÜR 2 x 10 x 32 x 1 MM, B = 60 MM	M10	Innen-sechskant	20 Nm	–	–	–
	SV CONNECTION PLATE FOR FLEXIBAR	FLAT-PLS, 2 x 10 x 32 x 1 MM, B = 60 MM, PACK OF 1		Allen screw				
9676.742	SV ANSCHLUSSPLATTE FÜR FLEXIBAR	FLAT-PLS, FÜR 2 x 10 x 63 x 1 MM, B = 60 MM	M10	Innen-sechskant	25 Nm	–	–	–
	SV CONNECTION PLATE FOR FLEXIBAR	FLAT-PLS, 2 x 10 x 63 x 1 MM, B = 60 MM, PACK OF 1		Allen screw				
9676.743	SV ANSCHLUSSPLATTE FÜR FLEXIBAR	FLAT-PLS, FÜR 2 x 10 x 100 x 1 MM, B = 60 MM	M10	Innen-sechskant	30 Nm	–	–	–
	SV CONNECTION PLATE FOR FLEXIBAR	FLAT-PLS, 2 x 10 x 100 x 1 MM, B = 60 MM, PACK OF 1		Allen screw				
9676.744	SV ANSCHLUSSPLATTE FÜR FLEXIBAR	FLAT-PLS, FÜR 2 x 10 x 32 x 1 MM, B = 100 MM	M10	Innen-sechskant	20 Nm	–	–	–
	SV CONNECTION PLATE FOR FLEXIBAR	FLAT-PLS, 2 x 10 x 32 x 1 MM, B = 100 MM, PACK OF 1		Allen screw				
9676.745	SV ANSCHLUSSPLATTE FÜR FLEXIBAR	FLAT-PLS, FÜR 2 x 10 x 63 x 1 MM, B = 100 MM	M10	Innen-sechskant	25 Nm	–	–	–
	SV CONNECTION PLATE FOR FLEXIBAR	FLAT-PLS, 2 x 10 x 63 x 1 MM, B = 100 MM, PACK OF 1		Allen screw				
9676.746	SV ANSCHLUSSPLATTE FÜR FLEXIBAR	FLAT-PLS, FÜR 2 x 10 x 100 x 1 MM, B = 100 MM	M10	Innen-sechskant	30 Nm	–	–	–
	SV CONNECTION PLATE FOR FLEXIBAR	FLAT-PLS, 2 x 10 x 100 x 1 MM, B = 100 MM, PACK OF 1		Allen screw				
9676.809	SV ZUBEHÖR SCHRAUB-VERBINDUNG FLAT-PLS	M10 x 90 MM, VE = 8 ST	M10	Innen-sechskant	20 Nm	–	–	–
	SV SCREW SET FOR FLAT-PLS	M10 x 90 MM, PACK OF 8		Allen screw				
9676.810	SV ZUBEHÖR SCHRAUB-VERBINDUNG FLAT-PLS	M10 x 100 MM, VE = 8 ST	M10	Innen-sechskant	20 Nm	–	–	–
	SV SCREW SET FOR FLAT-PLS	M10 x 100 MM, PACK OF 8		Allen screw				
9676.811	SV ZUBEHÖR SCHRAUB-VERBINDUNG FLAT-PLS	M10 x 110 MM, VE = 8 ST	M10	Innen-sechskant	20 Nm	–	–	–
	SV SCREW SET FOR FLAT-PLS	M10 x 110 MM, PACK OF 8		Allen screw				
9676.812	SV ZUBEHÖR SCHRAUB-VERBINDUNG FLAT-PLS	M10 x 120 MM, VE = 8 ST	M10	Innen-sechskant	20 Nm	–	–	–
	SV SCREW SET FOR FLAT-PLS	M10 x 120 MM, PACK OF 8		Allen screw				
9676.813	SV ZUBEHÖR SCHRAUB-VERBINDUNG FLAT-PLS	M10 x 130 MM, VE = 8 ST	M10	Innen-sechskant	20 Nm	–	–	–
	SV SCREW SET FOR FLAT-PLS	M10 x 130 MM, PACK OF 8		Allen screw				
9675.814	SV ZUBEHÖR SCHRAUB-VERBINDUNG FLAT-PLS	M10 x 140 MM, VE = 8 ST	M10	Innen-sechskant	20 Nm	–	–	–
	SV SCREW SET FOR FLAT-PLS	M10 x 140 MM, PACK OF 8		Allen screw				


Best.-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Nenngröße Schraube 1	Antrieb Schraube 1	Drehmomentvorgabe Schraube 1	Nenngröße Schraube 2	Antrieb Schraube 2	Drehmomentvorgabe Schraube 2
Model No.	Discription 1	Discription 2	Size of screw 1	Screw head of screw 1	Torque setting of screw 1	Size of screw 2	Screw head of screw 2	Torque setting of screw 2
9675.815	SV ZUBEHÖR SCHRAUB-VERBINDUNG FLAT-PLS	M10 x 150 MM, VE = 8 ST	M10	Innen-sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV SCREW SET FOR FLAT-PLS	M10 x 150 MM, PACK OF 8		Allen screw				
9676.816	SV ZUBEHÖR SCHRAUB-VERBINDUNG FLAT-PLS	M10 x 160 MM, VE = 8 ST	M10	Innen-sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV SCREW SET FOR FLAT-PLS	M10 x 160 MM, PACK OF 8		Allen screw				
9676.817	SV ZUBEHÖR SCHRAUB-VERBINDUNG FLAT-PLS	M10 x 170 MM, VE = 8 ST	M10	Innen-sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV SCREW SET FOR FLAT-PLS	M10 x 170 MM, PACK OF 8		Allen screw				
9676.819	SV ZUBEHÖR SCHRAUB-VERBINDUNG FLAT-PLS	M10 x 190 MM, VE = 8 ST	M10	Innen-sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV SCREW SET FOR FLAT-PLS	M10 x 190 MM, PACK OF 8		Allen screw				
9676.910	SV VERBINDUNGSSATZ OBEN FÜR ACB		abhängig von der verwendeten Schraube					
	SV CONNECTION SET TOP FOR ACB	-	depends on used screws					
9676.912	SV VERBINDUNGSSATZ UNTEN FÜR ACB		abhängig von der verwendeten Schraube					
	SV CONNECTION SET BOTTOM FOR ACB	-	depends on used screws					
9676.961	SV ZUBEHÖRBEUTEL SCHRAUBVERBINDUNG	1 SCHIENE PRO PHASE, + ZUBEHÖR, VE = 8 ST	M10	Sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV ACCESSORY BAG FOR BOLTED CONNECTION	1 BUSBAR PER PHASE, PACK OF 8		Hexagon				
9676.962	SV ZUBEHÖRBEUTEL SCHRAUBVERBINDUNG	2 SCHIENEN PRO PHASE, + ZUBEHÖR, VE = 8 ST	M10	Sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV ACCESSORY BAG FOR BOLTED CONNECTION	2 BUSBARS PER PHASE, PACK OF 8		Hexagon				
9676.963	SV ZUBEHÖRBEUTEL SCHRAUBVERBINDUNG	3 SCHIENEN PRO PHASE, + ZUBEHÖR, VE = 8 ST	M10	Sechskant	20 Nm	-	-	-
	SV ACCESSORY BAG FOR BOLTED CONNECTION	3 BUSBARS PER PHASE, PACK OF 8		Hexagon				

Alles in allem – Lösungen von Rittal

All in all – solutions from Rittal




Schaltschrank-Systeme
Industrial Enclosures

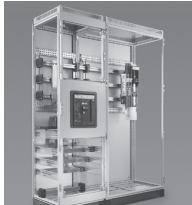

Stromverteilung
Power Distribution

Sammelschienensysteme RiLine60
Sammelschienensysteme 40/100/150/185 mm
Ri4Power Niederspannungsverteilersysteme

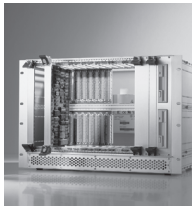

Elektronik-Aufbau-Systeme
Electronic Packaging

Busbar systems RiLine60
Busbar systems 40/100/150/185 mm
Ri4Power low-voltage distribution systems



System-Klimatisierung
System Climate Control



IT-Solutions
IT Solutions



Communication Systems
Communication Systems

Rittal hat eines der größten Sofortlieferprogramme für Schaltschränke. Aber Rittal hat auch integrierte Lösungen. Und zwar auf hohem Niveau, bis Level 4. Dazu gehören mechanischer Ausbau, Stromversorgung, Elektronik-Komponenten, Klimatisierung und zentrale Überwachung. Für alle Facetten Ihres Bedarfes. Komplett montiert und funktionsfähig. Wo immer Sie in der Welt Lösungen für sich und Ihre Kunden entwickeln und umsetzen, wir sind in Ihrer Nähe. Denn der globale Verbund von Produktion, Distribution und Service garantiert Kundennähe. Weltweit!

Rittal has one of the largest ranges of enclosures available for immediate delivery. However, Rittal also supplies integrated solutions – up to Level 4. This comprises mechanical installation, power supply, electronic components, climate control and central monitoring. For all of your requirements. Fully assembled and functional. Wherever in the world you develop and implement solutions for yourself and your customers, we are close at hand. The global alliance between production, distribution and service guarantees closeness to the customer. Worldwide!

12/08 · 48A2

Rittal GmbH & Co. KG · Postfach 1662 · D-35726 Herborn
Telephone: +49(0)2772 505-0 · Telefax: +49(0)2772 505-2319 · eMail: info@rittal.de · www.rittal.com



Switch to perfection **RITTAL**