


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Комплект заземления,
смонтированный
Earthing set, pre-assembled
Kit de mise à la masse,
préconfectionné

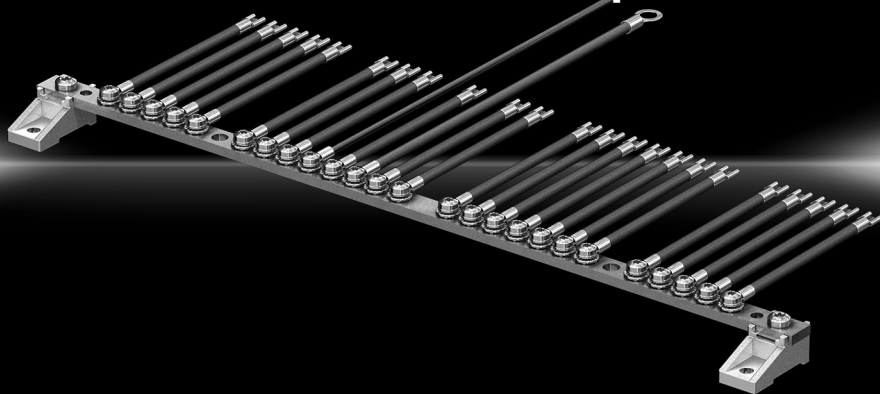

DK 7829.100

DK 7829.110

Руководство по монтажу и эксплуатации
Assembly and operating instructions
Notice de montage et d'utilisation

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION


CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



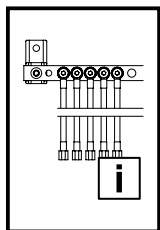


Описание устройства
Device description
Description de la baie

Комплект поставки / Scope of delivery / Composition de la livraison


	M6	1 x	–	–	–	–
	M8	–	–	1 x	–	4 x/6 x
	5 x 12	1 x	–	–	–	–
	M8	–	–	1 x	–	–
	M8 x 16	–	–	–	1 x	–
	M8 x 20	–	–	–	–	4 x/6 x
	A 6,4	1 x	–	–	–	–
	A 8,4	–	–	1 x	1 x	4 x/6 x
	M6	1 x	–	–	–	–
	M8	–	–	1 x	1 x	4 x/6 x
	M8	–	–	–	1 x	–
				25 x		
				1 x		
	5,5 x 13			2 x		
				50 x		

	Направляющая по глубине / Depth stay / Traverse latérale 19" профильные шины / 482.6 mm (19") mounting angles / Montants 19"			Каркас / Frame / Ossature	
	Бок. стенки / Side walls / Panneaux latéraux Вентилятор / Fan insert / Module de ventilation Воздуховодные панели / Air baffle / Déflecteur d'air			Панели основания / Bottom plates / Plaques passe-câbles Шлейф панелей основания / Bottom plate loop / Boucle de plaque de fond	
	Потолочная панель / Roof plate / Toit Передняя дверь / Front door / Porte avant Задняя дверь / Rear door / Porte arrière			Обзорная дверь / Glazed door / Porte vitrée	

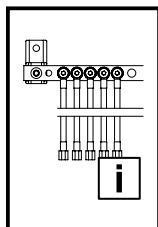

Описание устройства Device description Description de la baie

Комплект поставки / Scope of delivery / Composition de la livraison

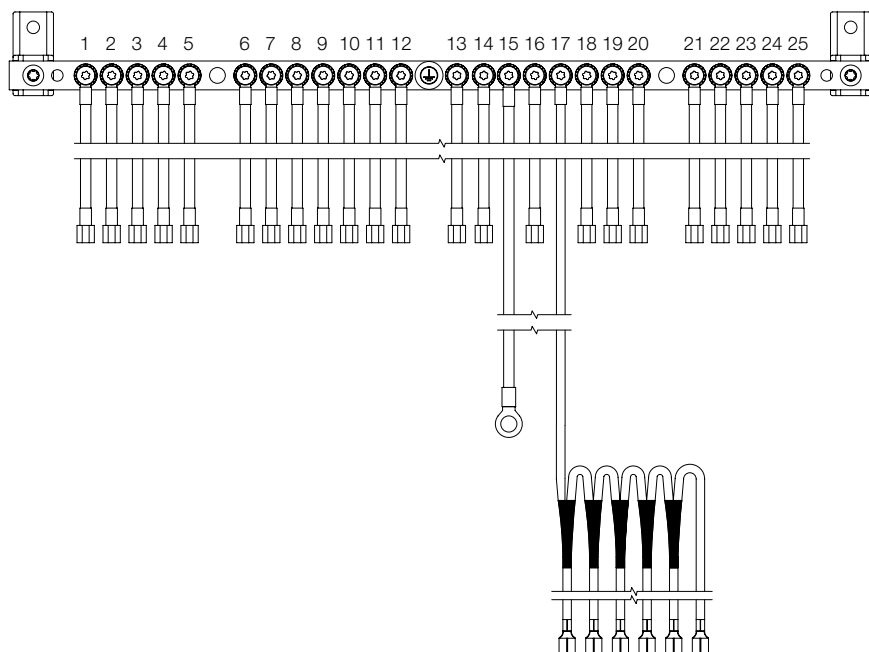


Поз.		DK 7829.100 Длина мм / Length mm / Longueur mm	DK 7829.110 Длина мм / Length mm / Longueur mm
1	Передняя дверь левая / Front door left / Porte avant gauche	1450	1800
2	Передняя дверь правая / Front door right / Porte avant droite	750	750
3	Боковая стенка левая верхняя / Side wall top left / Panneau latéral gauche en haut	2500	2500
4	Боковая стенка левая нижняя / Side wall bottom left / Panneau latéral gauche en bas	750	750
5	19" профильная шина задняя левая / 19" mounting angle rear left / Montant 19" arrière gauche	900	1000
6	19" профильная шина передняя левая / 19" mounting angle front left / Montant 19" avant gauche	1300	1600
7	Направляющие по глубине нижняя левая / Depth stay bottom left / Traverse latérale basse à gauche	300	300
8	Направляющая по глубине верхняя левая / Depth stay top left / Traverse latérale haute à gauche	2800	2800
9	Потолочная панель / Roof plate / Toit	2800	2800
10	Вентилятор / Fan insert / Module de ventilation	3180	3180
11	Воздуховодная панель верхняя / Air baffle top / Déflecteur d'air, partie supérieure	3400	3800
12	Воздуховодная панель левая / Air baffle vertical left / Déflecteur d'air, partie verticale gauche	3400	3800
13	Воздуховодная панель нижняя / Air baffle bottom / Déflecteur d'air, partie inférieure	1300	1700
14	Воздуховодная панель нижняя, дополнительный профиль / Air baffle bottom, additional profile / Déflecteur d'air, profilé additionnel	1300	1700
15	Каркас / Frame / Ossature	200	200
16	Воздуховодная панель правая / Air baffle vertical right / Déflecteur d'air, partie verticale droite	3400	3800
17	Шлейф панелей основания / Bottom plate loop / Boucle de plaque de fond	450 + 3 x 250	450 + 5 x 250
18	Направляющая по глубине верхняя правая / Depth stay top right / Traverse latérale haute à droite	2800	2800
19	Направляющая по глубине нижняя правая / Depth stay bottom right / Traverse latérale basse à droite	300	300
20	19" профильная шина передняя правая / 19" mounting angle front right / Montant 19" avant droit	1300	1600
21	19" профильная шина задняя правая / 19" mounting angle rear right / Montant 19" arrière droit	900	1000
22	Боковая стенка правая нижняя / Side wall bottom right / Panneau latéral droit en bas	750	750
23	Боковая стенка правая верхняя / Side wall top right / Panneau latéral droit en haut	2500	2500
24	Задняя дверь левая / Rear door left / Porte arrière gauche	750	750
25	Задняя дверь правая / Rear door right / Porte arrière droite	1450	1800

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

- Корпуса
- Электрораспределение
- Контроль микроклимата
- IT-инфраструктура
- ПО и сервис

Здесь Вы можете найти контактную
информацию компании Rittal во всем мире.

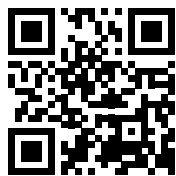

www.rittal.com/contact

ООО "Риттал"
Россия · 125252 · г. Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12 (4-й этаж)
Тел.: +7 (495) 775 02 30 · Факс: +7 (495) 775 02 39
E-mail: info@rittal.ru · www.rittal.ru

02.2018/251807/RU-0000-00001362REV00

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

