

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

AX. KX. SYSTEM PERFECTION.

Компактные распределительные шкафы и корпуса.



FRIEDHELM LÖH GROUP



КОМПАКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ И КОРПУСА

Линейные распределительные шкафы VX25 – это начало новой эры в технологии распределительных шкафов. Новая эра характеризуется многочисленными упрощениями монтажа и превосходной интеграцией в современное производство согласно принципам Промышленности 4.0. При этом компактные распределительные шкафы AX и компактные корпуса KX превосходно дополняют картину. Благодаря совместимым комплектующим, появляются новые возможности при проектировании и монтаже.



SYSTEM PERFECTION.

БОЛЬШЕ ПРЕИМУЩЕСТВ:

- Цифровизация
- Меньше компонентов
- Удобный монтаж
- Упрощение работы
- Безопасность монтажа

КОМПАКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ AX







**КОМПАКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ AX –
БОЛЬШЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

Больше экономии времени благодаря индивидуальному внутреннему монтажу без механической доработки и революционно простое настенное крепление.

КЛЕММНЫЕ КОРОБКИ КХ

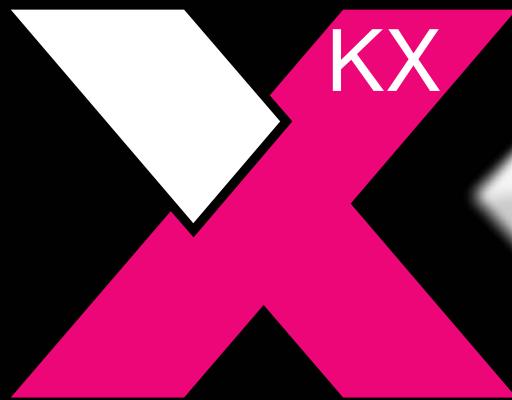


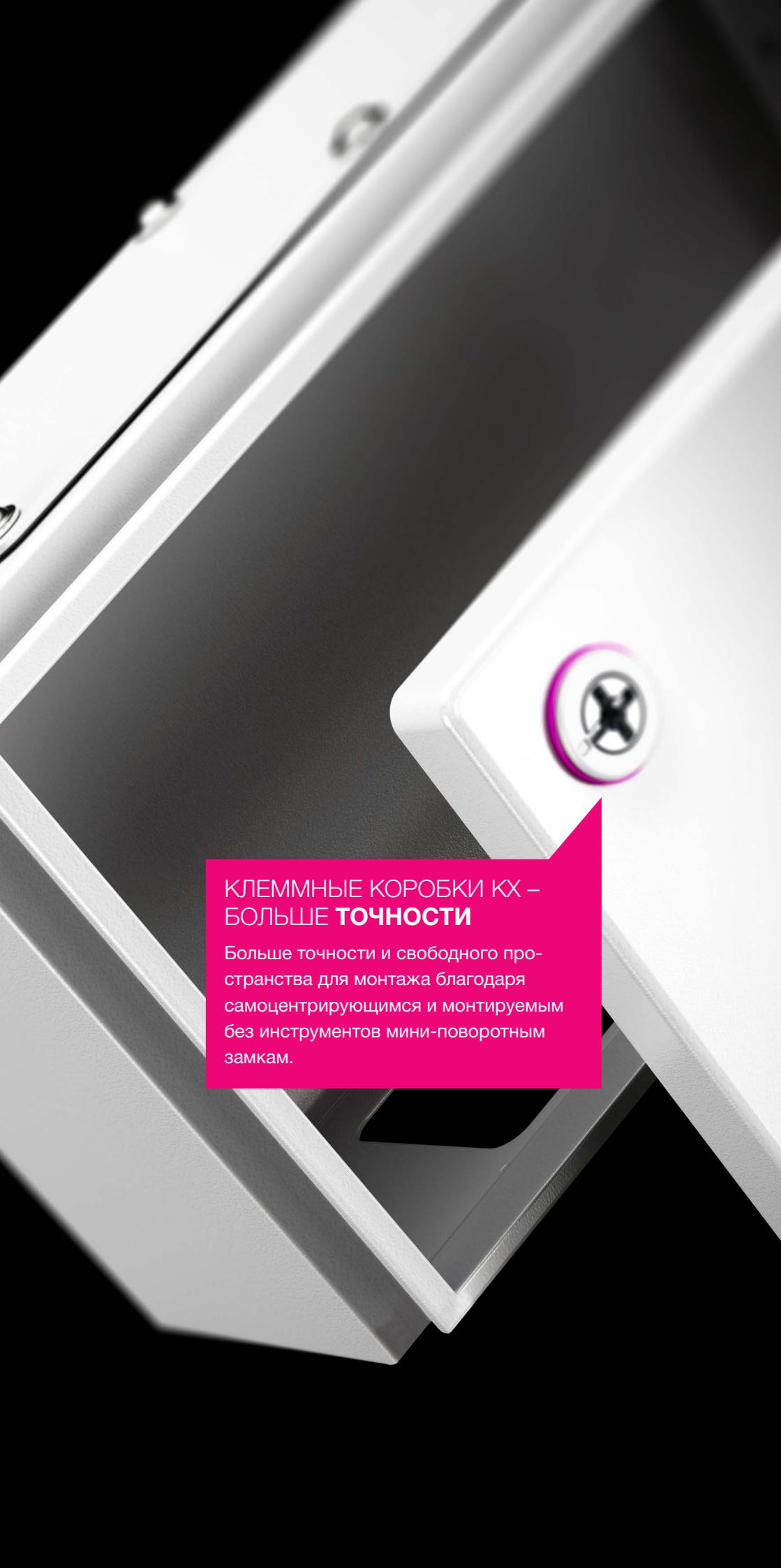

КЛЕММНЫЕ КОРОБКИ КХ – БОЛЬШЕ **ТОЧНОСТИ**

Больше точности и свободного про-
странства для монтажа благодаря
самоцентрирующимся и монтируемым
без инструментов мини-поворотным
замкам.

ЭЛЕКТРОШКАФЧИКИ КХ

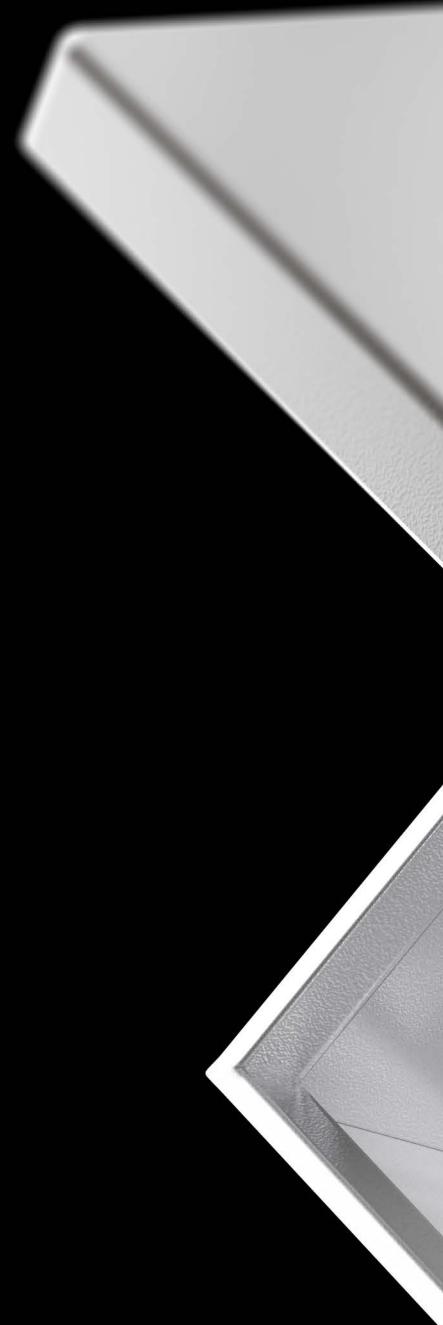


ЭЛЕКТРОШКАФЧИКИ КХ – БОЛЬШЕ ЭКОНОМИИ ВРЕМЕНИ

Больше эффективности за счет упрощения механической обработки благодаря прилагаемой отдельно двери и монтажу поворотного замка без инструментов.



СИГНАЛЬНЫЕ ШКАФЧИКИ КХ

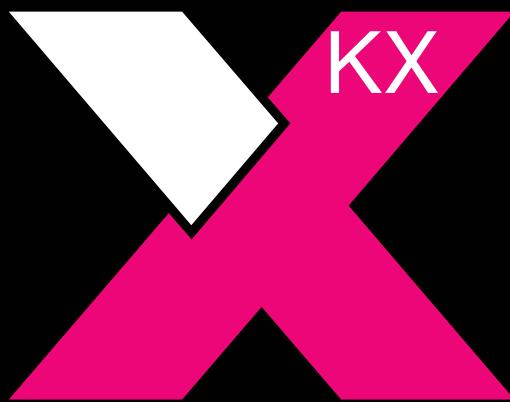



СИГНАЛЬНЫЕ ШКАФЧИКИ КХ –
БОЛЬШЕ **КОНТРОЛЯ**

Лучший обзор всех компонентов управления и особо удобный доступ благодаря открывающейся на угол 180° крышке с обзорным окном.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ АХ, КХ



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ АХ, КХ – БОЛЬШЕ **НАДЕЖНОСТИ**

Больше надежности благодаря соответствуанию требованиям при монтаже проверенных комплектующих, например, настенных креплений и фланш-панелей.

КОМПАКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ И КОРПУСА



Более подробная
информация:
www.ittal.ru/ax





КОМПАКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ АХ, ЛИСТОВАЯ СТАЛЬ

Арт. №	Ширина мм	Высота мм	Глубина мм	Дверь(и)	Поворотный замок шт	3-точечная система замков
1033.000	300	300	210	1	1	—
1034.000	300	400	210	1	1	—
1031.000	380	300	210	1	1	—
1380.000	380	380	210	1	1	—
1038.000	380	600	210	1	2	—
1338.000	380	600	350	1	2	—
1045.000	400	500	210	1	2	—
1037.000	400	800	300	1	2	—
1050.000	500	500	210	1	2	—
1350.000	500	500	300	1	2	—
1057.000	500	700	250	1	2	—
1039.000	600	380	210	1	1	—
1339.000	600	380	350	1	1	—
1060.000	600	600	210	1	2	—
1054.000	600	600	250	1	2	—
1360.000	600	600	350	1	2	—
1076.000	600	760	210	1	2	—
1376.000	600	760	350	1	2	—
1058.000	600	800	250	1	2	—
1059.000	600	800	400	1	2	—
1090.000	600	1000	250	1	2	—
1091.000	600	1000	400	1	2	—
1260.000	600	1200	300	1	—	■
1261.000	600	1200	400	1	—	■
1077.000	760	760	210	1	2	—
1073.000	760	760	300	1	2	—
1055.000	800	600	300	1	2	—
1180.000	800	1000	300	1	2	—
1181.000	800	1000	400	1	2	—
1280.000	800	1200	300	1	—	■
1281.000	800	1200	400	1	—	■
1100.000	1000	760	210	2	2	—
1130.000	1000	760	300	2	2	—
1110.000	1000	1000	300	2	2	—
1213.000	1000	1200	300	2	—	■
1214.000	1000	1200	400	2	—	■
1114.000	1000	1400	300	2	—	■
1115.000	1000	1400	400	2	—	■
1116.000	1200	1200	400	2	—	■

КОМПАКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ АХ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Арт. №	Ширина мм	Высота мм	Глубина мм	Дверь(и)	Поворотный замок шт	3-точечная система замков
1003.000	300	300	210	1	1	—
1011.000	380	300	210	1	1	—
1005.000	300	380	210	1	1	—
1302.000	300	380	210	1	1	—
1006.000	380	380	210	1	1	—
1303.000	380	380	210	1	1	—
1009.000	600	380	210	1	1	—
1015.000	400	500	210	1	2	—
1007.000	500	500	210	1	2	—
1013.000	500	500	300	1	2	—
1008.000	380	600	210	1	2	—
1010.000	600	600	210	1	2	—
1304.000	600	600	210	1	2	—
1012.000	600	760	210	1	2	—
1014.000	760	760	300	1	2	—
1016.000	800	1000	300	1	2	—
1018.000	1000	1000	300	2	2	—
1017.000	800	1200	300	1	—	■
1019.000	1000	1200	300	2	—	■
1305.000	1000	1200	300	2	—	■

НАСТЕННЫЕ КОРПУСА АХ ИТ

Арт. №	Ширина мм	Высота мм	Глубина мм
7641.350	600	380	350
7643.350	600	600	350
7645.350	600	760	350
7646.400	600	800	400

КОМАНДНЫЕ ПАНЕЛИ АХ С РУЧКАМИ

Арт. №	Ширина мм	Высота мм	Глубина мм
6320.050	300	200	155
6315.150	300	300	210
6315.250	380	300	210
6315.350	380	380	210
6320.350	380	380	210
6315.450	500	500	210
6320.450	500	500	210
6320.550	600	380	210
6320.650	600	600	210
6315.650	600	600	210

КОМАНДНАЯ ПАНЕЛЬ АХ ДЛЯ НАСТОЛЬНОГО ЖК-МОНИТОРА ДО 24"

Арт. №	Ширина мм	Высота мм	Глубина мм
6321.050	650	450	155

КЛЕММНЫЕ КОРОБКИ КХ, ЛИСТОВАЯ СТАЛЬ, БЕЗ ФЛАНШ-ПАНЕЛИ

Арт. №	Ширина мм	Высота мм	Глубина мм	Мини-поворотный замок шт
1514.000	150	150	80	4
1528.000	200	150	80	4
1516.000	200	200	80	4
1515.000	300	150	80	4
1517.000	300	200	80	4
1518.000	400	200	80	4
1500.000	150	150	120	4
1529.000	200	150	120	4
1502.000	200	200	120	4
1501.000	300	150	120	4
1503.000	300	200	120	4
1507.000	300	300	120	4
1589.000	400	150	120	4
1504.000	400	200	120	4
1508.000	400	300	120	4
1511.000	400	400	120	4
1505.000	500	200	120	4
1509.000	500	300	120	4
1506.000	600	200	120	6
1510.000	600	300	120	6
1512.000	600	400	120	6
1527.000	800	200	120	6
1513.000	800	400	120	6

КЛЕММНЫЕ КОРОБКИ КХ, ЛИСТОВАЯ СТАЛЬ, С ФЛАНШ-ПАНЕЛЬЮ

Арт. №	Ширина мм	Высота мм	Глубина мм	Мини-поворотный замок шт
1530.000	300	150	120	4
1531.000	300	200	120	4
1535.000	300	300	120	4
1532.000	400	200	120	4
1536.000	400	300	120	4
1539.000	400	400	120	4
1533.000	500	200	120	4
1537.000	500	300	120	4
1538.000	600	300	120	6
1540.000	600	400	120	6
1541.000	800	400	120	6

КЛЕММНЫЕ КОРОБКИ КХ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, БЕЗ ФЛАНШ-ПАНЕЛИ

Арт. №	Ширина мм	Высота мм	Глубина мм	Мини-поворотный замок шт
1560.000	150	150	80	4
1564.000	150	150	120	4
1561.000	300	150	80	4
1562.000	200	200	80	4
1565.000	200	200	120	4
1563.000	300	200	80	4
1566.000	300	200	120	4
1568.000	400	200	120	4
1567.000	300	300	120	4
1569.000	400	300	120	4

ЭЛЕКТРОШКАФЧИКИ КХ, ЛИСТОВАЯ СТАЛЬ

Арт. №	Ширина мм	Высота мм	Глубина мм
1551.000	150	150	80
1545.000	150	300	80
1546.000	200	200	80
1552.000	200	300	80
1547.000	200	400	80
1553.000	150	150	120
1548.000	150	300	120
1549.000	200	200	120
1554.000	200	300	120
1550.000	200	400	120
1557.000	200	500	120
1555.000	300	300	120
1556.000	300	400	120
1574.000	200	300	155
1575.000	300	300	155
1577.000	300	400	155
1578.000	300	600	155
1579.000	300	800	155
1576.000	380	300	155

ЭЛЕКТРОШКАФЧИКИ КХ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Арт. №	Ширина мм	Высота мм	Глубина мм
1584.000	200	300	120
1587.000	200	300	155
1301.000	200	300	155
1588.000	380	300	155

СИГНАЛЬНЫЕ ШКАФЧИКИ КХ, ЛИСТОВАЯ СТАЛЬ

Арт. №	Ширина мм	Высота мм	Глубина мм
1610.000	400	200	155
1611.000	400	300	155
1612.000	600	300	155
1613.000	800	300	155

СИГНАЛЬНЫЕ ШКАФЧИКИ КХ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Арт. №	Ширина мм	Высота мм	Глубина мм
1583.000	200	300	80
1585.000	400	200	120
1586.000	600	200	120

90

Больше цифровизации

Экономия времени до 95 %
благодаря понятной конфигурации

148

Большое разнообразие

148 вариантов доступны со склада

30

Высокая эффективность

Средняя экономия времени 30 %
при проектировании и монтаже

4

Наличие на складах в России

4 склада: Москва, Санкт-Петербург,
Екатеринбург, Новосибирск

12

Техническое превосходство

12 патентов/зашитенных прав на
систему шкафов

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

- Корпуса
- Электрораспределение
- Контроль микроклимата
- IT-инфраструктура
- ПО и сервис

Здесь Вы можете найти контактную
информацию компании Rittal во всем мире.



www.ittal.com/contact

XWW00183RU1904



FRIEDHELM LÖH GROUP