

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Porte partielle pour armoires VX – SV 9682.104

Date d'édition : 10 mai 2021

HABILLAGE ELECTRIQUE

DISTRIBUTION DE COURANT

CLIMATISATION

INFRASTRUCTURES IT


LOGICIELS & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Porte partielle pour armoires VX – SV 9682.104

: 10.05.2021 www.rittal.com/be-fr

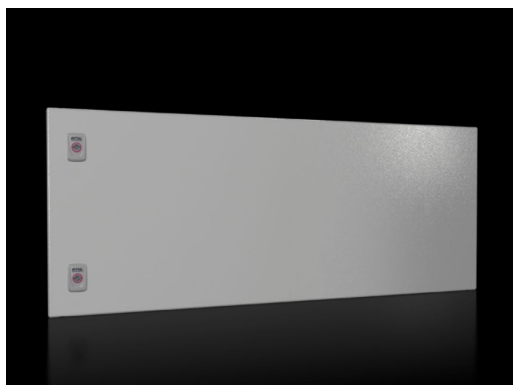

Description produit

Description:	Pour les armoires VX à la place de la porte ou du panneau arrière. Les portes partielles se combinent à volonté entre elles. En haut et en bas, il faut prévoir un bandeau de finition. Ouverture de porte possible à droite ou à gauche. Possibilité de monter une fenêtre pour écran d'ordinateur 2305.000 dans les portes partielles pleines (hauteur 600 à 1 000 mm). Dispositif de verrouillage standard à panneton double pouvant être échangé contre un dispositif modèle A.
Matériau:	Tôle d'acier d'épaisseur 2 mm
Finition:	Laque texturée
Couleur:	RAL 7035
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529:	IP 54 avec une armoire complète
Composition de la livraison:	Porte partielle Traverse de séparation Charnières Butées de porte Matériel de fixation inclus
Remarque:	Angle d'ouverture des portes partielles max. 130°

Description produit

Convient à:	Largeur: = 1000 mm
Dimensions:	Largeur: 1000 mm Hauteur: 400 mm

Nombre de serrures:	2
Unité d'emballage:	1 p.
Poids/UE:	8,12 kg
Taux de cuivre (kg / pièce):	0
EAN:	4028177929043
Numéro du tarif douanier:	94039010
ETIM 7.0:	EC000747
ETIM 6.0:	EC000747
eCl@ss 8.0/8.1:	27182204
eCl@ss 6.0/6.1:	27182290
Description produit:	VX Porte Partielle, LH: 1000x400 mm