

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

▶ **TS 冲孔型材带安装法兰
17 x 73 mm 可调深度，
用于 TE – DK 7000.678**

Date : 2020-9-30

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 冲孔型材带安装法兰 17 x 73 mm 可调深度，用于 TE – DK 7000.678

created: 30.09.2020 build on www.rittal.com/cn-zh

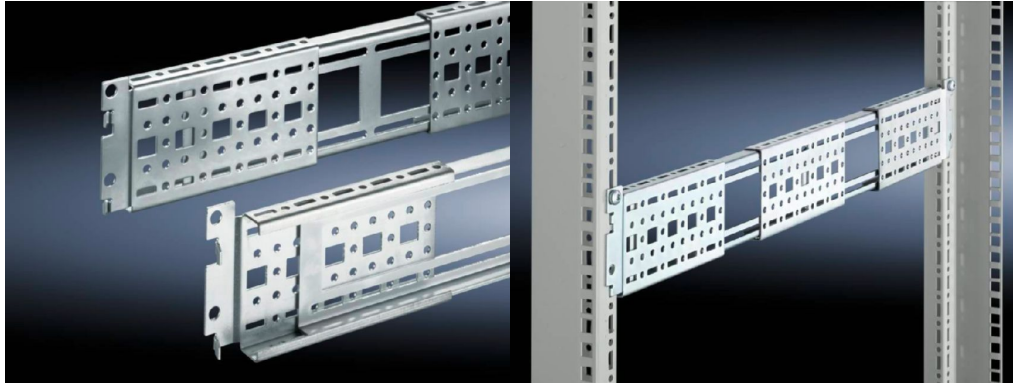

产品描述

介绍: 用于灵活的内部扩装或者用于安装其它安装组件。带法兰的冲孔轨可以悬置在安装于机柜深度 650-820 mm 方向上的 19" TE 安装框架上。通过一个附加的连接螺栓对这一单元进行加固。

材料: 钢板

表面: 镀锌

供货范围: 固定螺钉

产品特征

适用于: 箱体类型: TE

长度: 530 mm - 700 mm

长度 (最小): 530 mm

长度 (最大): 700 mm

包装单元: 2 件

重量/包装: 1.84 kg

铜成分 (kg/件): 0

EAN: 4028177435551

税率号: 73269098

ETIM 7.0: EC002625

ETIM 6.0: EC002625

eCl@ss 8.0/8.1: 27189234

eCl@ss 6.0/6.1: 23159101

产品描述: TE 深 vari 系统底盘 530-700
