

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## Pletina de conexión para pletinas flexibles – SV 9676.748

Date : 07-may-2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Pletina de conexión para pletinas flexibles – SV 9676.748

created: 07.05.2021 on [www.rittal.com/co-es](http://www.rittal.com/co-es)

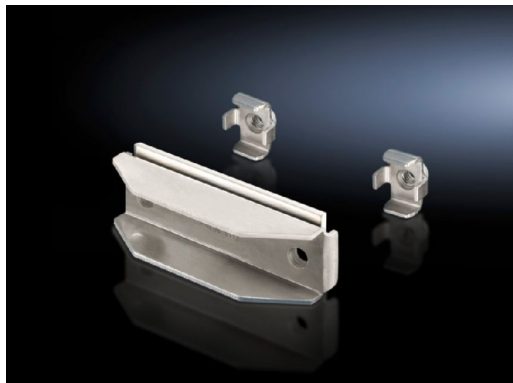

## Descripción producto

<b>Descripción:</b>	Para la conexión de pletinas flexibles a sistemas de embarrados con 2 hasta 4 pletinas planas por conductor. Adecuado para espesor de barra de 10 mm.
<b>Observación para el montaje:</b>	La longitud de tornillo necesaria debe seleccionarse en función de la anchura de la barra B, o sea, longitud = B + medida de fijación. Los tornillos no se incluyen en la unidad de envase. Garra de fijación con tuerca encajada M10
<b>Material:</b>	Pletina de conexión: E-Cu Pieza de presión: acero inoxidable Garra para barras: acero inoxidable
<b>Unidad de envase:</b>	Incluye material de fijación (sin tornillos)

## Descripción producto

<b>Adecuado para sistema de barras colectoras:</b>	PLS-Flat
<b>Nº de barras E-Cu por línea:</b>	2
<b>Adecuado para pletinas flexibles:</b>	Cantidad: 2 con nº láminas: 10 con anchura de lámina: 63 mm con grosor de lámina: 1 mm
<b>Espacio de embornado p. pletinas flexibles:</b>	Anchura: 63 mm Altura: 20 mm

<b>Unidad de embalaje:</b>	1 pza(s).
<b>Peso/UE:</b>	0,48 kg
<b>Contenido de cobre (kg / pza.):</b>	0,19
<b>EAN:</b>	4028177625563
<b>Código arancelario:</b>	85369010
<b>ETIM 7.0:</b>	EC001900
<b>ETIM 6.0:</b>	EC001900
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27400613
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27400613
<b>Descripción producto:</b>	Fijación pletina flexible 2x10x63x1mm
<b>Aprobaciones</b>	
<b>Certificados:</b>	EAC
<b>Explicaciones:</b>	Declaración de conformidad