

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Hygienický design Svorkovnicová skříň HD – HD 1670.600

Date : 22.9.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Hygienický design Svorkovnicová skříň HD – HD 1670.600

created: 22.09.2020 on www.rittal.com/cz-cs

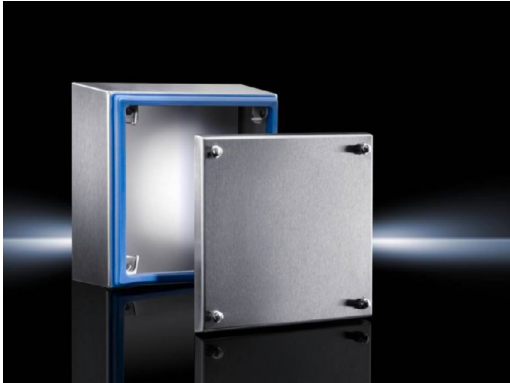

Popis výrobku

Provedení:	Sklon krytu 3° dopředu
Materiál:	Skříň a kryt: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Montážní úhelník: ocelový plech, pozinkovaný, 2,0 mm Šroub uzávěru: z nerez oceli Těsnění: silikon, v souladu se směrnici FDA 21 CFR 177.2600
Povrch:	Skříňka a kryt: jemně zbrošený povrch, zrnitost 400, hloubka zrnitosti < 0,8 µm Těsnění: modrá barva (RAL 5010)
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529:	IP 66 IP X9
Stupeň krytí IP dle normy DIN 40 050-9:	IP 69K
Stupeň krytí NEMA:	NEMA 13 NEMA 3R NEMA 4X
Kód IK:	IK08
Rozsah dodávky:	Kompaktní skříň Kryt Montážní úhelníková lišta (předmontovaná) Těsnění a uzávěrací šrouby (příložený)
Základní materiál:	Nerez ocel

Technické parametry

Rozměry:	Šířka vpředu: 150 mm Šířka (vzadu): 172 mm Výška (vpředu): 150 mm Výška vzadu: 172 mm Hloubka: 80 mm
Balení:	1 ks
Hmotnost/balení:	1,7 kg
EAN:	4028177639737
Číslo celní sazby:	94032080
ETIM 7.0:	EC002713
ETIM 6.0:	EC002713
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Popis výrobku:	HD Skříňka 1.4301, 150x150x80mm, IP65
Certifikáty	
Certifikáty:	UL + C-UL
Certifikáty:	DGUV EAC Stupeň krytí
Osvědčení:	Prohlášení o shodě