

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Hygienický design Svorkovnicová skříň HD – HD 1674.600

Date : 22.9.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Hygienický design Svorkovnicová skříň HD – HD 1674.600

created: 22.09.2020 on [www.rittal.com/cz-cs](http://www.rittal.com/cz-cs)

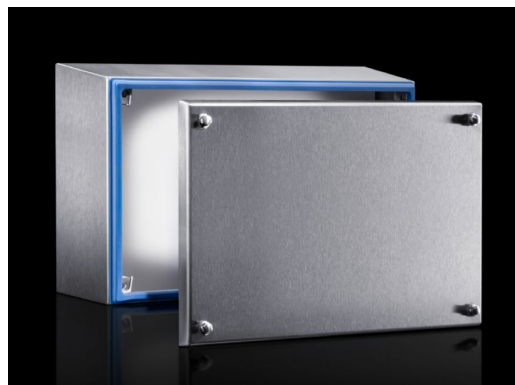

## Popis výrobku

<b>Provedení:</b>	Sklon krytu 3° dopředu
<b>Materiál:</b>	Skříň a kryt: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Montážní úhelník: ocelový plech, pozinkovaný, 2,0 mm Šroub uzávěru: z nerez oceli Těsnění: silikon, v souladu se směnicí FDA 21 CFR 177.2600
<b>Povrch:</b>	Skříňka a kryt: jemně zbrošený povrch, zrnitost 400, hloubka zrnitosti < 0,8 µm Těsnění: modrá barva (RAL 5010)
<b>Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529:</b>	IP 66 IP X9
<b>Stupeň krytí IP dle normy DIN 40 050-9:</b>	IP 69K
<b>Stupeň krytí NEMA:</b>	NEMA 13 NEMA 3R NEMA 4X
<b>Kód IK:</b>	IK08
<b>Rozsah dodávky:</b>	Kompaktní skříň Kryt Montážní úhelníková lišta (předmontovaná) Těsnění a uzávěrací šrouby (příložený)
<b>Základní materiál:</b>	Nerez ocel

## Technické parametry

<b>Rozměry:</b>	Šířka vpředu: 300 mm Šířka (vzadu): 327 mm Výška (vpředu): 200 mm Výška vzadu: 227 mm Hloubka: 120 mm
<b>Balení:</b>	1 ks
<b>Hmotnost/balení:</b>	4 kg
<b>EAN:</b>	4028177639768
<b>Číslo celní sazby:</b>	94032080
<b>ETIM 7.0:</b>	EC002713
<b>ETIM 6.0:</b>	EC002713
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180101
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27180101
<b>Popis výrobku:</b>	HD Skříňka 1.4301, 300x200x120mm, IP65
<b>Certifikáty</b>	
<b>Certifikáty:</b>	UL + C-UL
<b>Certifikáty:</b>	DGUV EAC Stupeň krytí
<b>Osvědčení:</b>	Prohlášení o shodě