

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

► Einbausatz, tiefenvariabel – DK 7063.850

Stand : 06.08.2020

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR


SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Einbausatz, tiefenvariabel für 19" Geräteböden – DK 7063.850

erstellt am: 06.08.2020 auf www.rittal.com/de-de

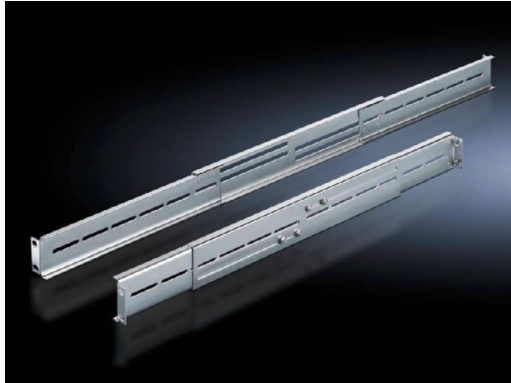

Produktbeschreibung

Beschreibung: Der Einbausatz wird je nach Abstand der zwei 482,6 mm (19")-Ebenen in der Tiefe zwischen den L-förmigen Profilschienen oder 482,6 mm (19")-Montagerahmen verschraubt.

Material: Stahlblech

Oberfläche: Verzinkt

Lieferumfang: Inkl. Befestigungsmaterial

Produktmerkmale

Passend für: Gehäusotyp: TS

Ebenenabstand: min.: 550 mm
max.: 850 mm

Einbauabmessungen: Einbaubreite: 482,6 mm / 19"

Verpackungseinheit: 2 St.

Gewicht/VE: 2,05 kg

Kupferanteil (kg / Stück): 0

EAN: 4028177147614

Zolltarifnummer: 73269098

ETIM 7.0: EC002620

ETIM 6.0: EC002620

eCl@ss 8.0/8.1: 27189261

eCl@ss 6.0/6.1: 27189261

Produktbeschreibung: DK Einbausatz, für 482,6 mm (19") Geräteböden, tiefenvariabel, 19"-Ebenenabstand: 550-850 mm, Stahlblech, verzinkt

Ausschreibungstext

Serverschienen, stufenlos tiefenverstellbar, für Netzwerkschränke mit
Die Serverschienen sind für den Bereich von
550 mm bis 850 mm stufenlos
tiefenverstellbar und werden zwischen zwei 482,6mm
19"-Befestigungsebenen montiert.
Material: Stahlblech
Oberfläche: chromatiert
Länge: 550 - 850 mm
