

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Glideskinner, 1 HE, dybderegulerbare til VX IT, TE – DK 5501.480

Publisering : Fri Sep 18 04:30:47 CEST 2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Glideskinner, 1 HE, dybderegulerbare til VX IT, TE – DK 5501.480

Oprettet: 18.09.2020 på www.rittal.com/dk-dk

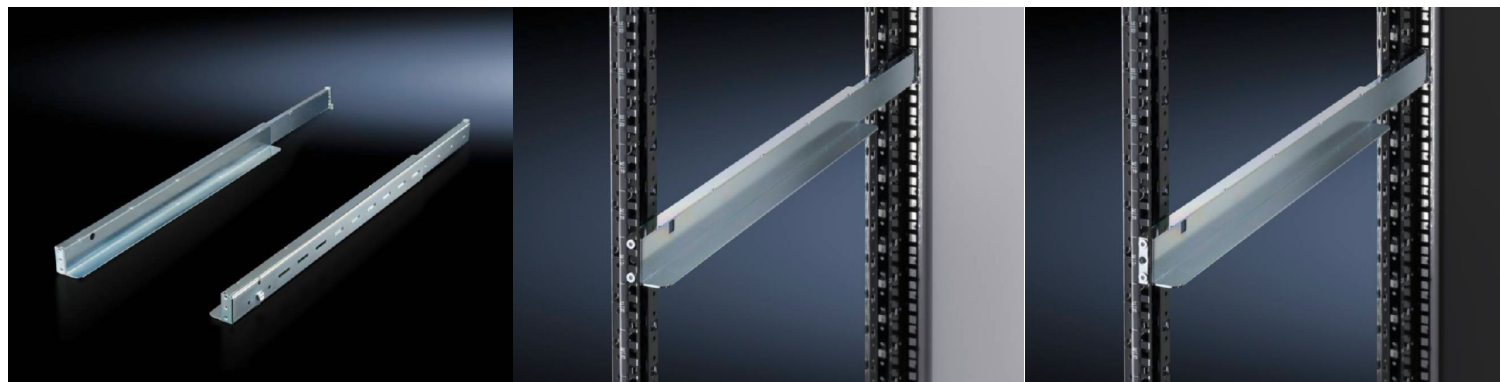

Produktbeskrivelse

Fordele: Værktøjsfri, tidsbesparende enmandsmontage fra skabets forside
Alle tre montagehuller i EIA-hulsystemet står til rådighed for skruemontage af indbygningskomponenter.
Alternativt kan skruemontage i TE 8000 ske direkte i 482,6 mm (19")-hulsystemet

Anvendelsesområder: Til montage på forreste montageniveau
Til understøttelse af tunge indbygninger
For tilpasning til individuelle 19"-niveauafstande

Materiale: Stålplade

Overflade: Galvaniseret

Leveringsomfang: Inkl. montagematerialer

Kommentar: Effektiv bæreflade per side 25 mm

Produktegenskaber

Passer til: Bokstype: VX IT
Bokstype: TS IT
Bokstype: TE

Indbygningsmuligheder: 482,6 mm (19")-L-profilskinner foran og bagtil
482,6 mm (19")-montageramme foran og bagtil
til 19"-profilskinner standard
til 19"-profilskinner dynamic

Niveauafstand: min.: 600 mm

maks.: 900 mm

Bæreflade:	Bredde: 25 mm
Belastningsevne:	1500 N
Pakkestørrelse:	2 stk.
Vægt/PS:	3,75 kg
Kobberandel (kg/styk):	0
EAN:	4028177679030
Toldtarifnummer:	73269098
ETIM 7.0:	EC002620
ETIM 6.0:	EC002620
eCl@ss 8.0/8.1:	27189261
eCl@ss 6.0/6.1:	27182590
Produktbeskrivelse:	DK Glideskinne, bæreflade Bredde: 25 mm, dybdevariabel, 150 kg, til 482.6 mm (19")-montageramme (foran+bagtil), afstand mellem niveauer: 600-900 mm