

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Rittal Verdrahtungskanäle

Direkte Montage am Schrankprofil
oder an Flächen



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Die Rittal Verdrahtungskanäle wurden unter Berücksichtigung aller produktrelevanten Anforderungen konzipiert und entwickelt.

Besondere Merkmale:

- optimaler Deckelsitz, leichte Montage und Demontage
- Sollbruchstellen an den Stegen und am Kanalboden
- Einsatz von Trennstegen möglich
- Bodenlochung nach DIN, Stanzbild bei jeder Länge identisch
- Farbe: grau, RAL 7030 (Ausnahme Safety blau)
- Lieferlänge: 2 m, mit Deckel
- Fixlängen: auf Anfrage
- Alle Abmessungen auch ohne Stanzungen lieferbar
- Prüfung: CE, VDE, UL, Bureau Veritas



VDE



RoHS } konform/compliant
WEEE }



Underwriter Laboratories UL



Bureau Veritas



Argumente, die überzeugen

Optimaler
Deckelsitz



Drahrückhaltenasen ab
Bauhöhe 60 bzw. 75 mm



Sollbruchstellen
an den Stegen



**Selbstklebend
zur Vorfixierung!**

Verdrahtungskanal

Standard selbstklebend

- Deckelkontur 90°
- Drahrückhaltenasen ab der Bauhöhe 60 mm
- Farbe: grau, RAL 7030
- Material: Hart-PVC bleifrei, schwer entflammbar, entsprechend UL 94V0, selbstverlöschend, temperaturbeständig -20° C bis +60° C

Bestell-Nr.	Dimension	m/VE (L=2m)	Preis/VE
AT8473089	30 x 30	64	€ 280,60
AT8473099	25 x 40	68	€ 322,10
AT8473109	30 x 40	60	€ 297,70
AT8473119	40 x 40	52	€ 269,90
AT8473129	60 x 40	40	€ 255,40
AT8473199	25 x 60	60	€ 297,70
AT8473209	30 x 60	52	€ 278,20
AT8473219	40 x 60	48	€ 286,10
AT8473229	60 x 60	36	€ 269,90
AT8473239	80 x 60	32	€ 322,60
AT8473249	100 x 60	22	€ 233,70
AT8473259	120 x 60	20	€ 255,40
AT8473290	25 x 80	56	€ 355,20
AT8473309	30 x 80	48	€ 373,00
AT8473319	40 x 80	40	€ 300,00
AT8473329	60 x 80	36	€ 279,70
AT8473339	80 x 80	24	€ 259,30
AT8473349	100 x 80	24	€ 292,80
AT8473359	120 x 80	16	€ 217,30
AT8473409	30 x 100	32	€ 340,90
AT8473439	40 x 100	24	€ 293,60
AT8473419	60 x 100	32	€ 394,00
AT8473449	80 x 100	20	€ 303,10
AT8473429	100 x 100	16	€ 249,20
AT8473459	150 x 100	8	€ 152,10
XAT8473519	40 x 120	24	€ 308,20

Verdrahtungskanal Standard Deckel

Bestell-Nr.	Dimension	m/VE (L=2m)	Preis/VE
AT8455090	25	10	€ 10,70
AT8455100	30	10	€ 12,30
AT8455110	40	10	€ 13,00
AT8455120	60	10	€ 18,80
AT8455130	80	10	€ 26,90
AT8455140	100	10	€ 34,90
AT8455150	120	10	€ 48,50

Verdrahtungskanal halogenfrei

- Deckelkontur 90°
- Drahrückhaltenasen ab der Bauhöhe 60 mm
- Farbe: grau, RAL 7030
- Material: halogenfreier Kunststoff gem. VDE 0472, Teil 815, temperaturbeständig -25° C bis + 90° C

Bestell-Nr.	Dimension	m/VE (L=2m)	Preis/VE
XAT8473711	36 x 56	48	€ 758,70
XAT8473721	56 x 56	36	€ 667,30
XAT8473791	22 x 76	56	€ 974,70
XAT8473811	36 x 76	40	€ 753,90
XAT8473821	56 x 76	36	€ 760,20
XAT8473831	76 x 76	24	€ 610,20
XAT8473841	96 x 76	24	€ 679,50
XAT8473911	56 x 96	32	€ 952,80
XAT8473941	76 x 96	20	€ 591,60
XAT8473921	96 x 96	16	€ 571,10

Verdrahtungskanal Deckel halogenfrei

Bestell-Nr.	Dimension	m/VE (L=2m)	Preis/VE
XAT8455231	80	10	€ 59,90

Verdrahtungskanal Safety blau

- nach DIN EN 50085 für die Verwendung im eigensicheren Bereich
- Drahrückhaltenasen ab der Bauhöhe 60 mm
- Farbe: blau, RAL 5015
- Material: Hart-PVC bleifrei, schwer entflammbar, entsprechend UL 94V0, selbstverlöschend, temperaturbeständig -20° C bis +60° C

Bestell-Nr.	Dimension	m/VE (L=2m)	Preis/VE
AT8475220	60 x 60	36	€ 315,60
AT8475300	30 x 80	48	€ 428,20
AT8475310	40 x 80	40	€ 394,00
AT8475320	60 x 80	36	€ 389,10
AT8475330	80 x 80	24	€ 294,60
AT8475340	100 x 80	24	€ 332,50

DIN halogenfrei, Spiralschläuche, Zubehör

Verdrahtungskanal DIN halogenfrei

- Drahrückhaltenasen ab der Bauhöhe 75 mm
- Farbe: grau, RAL 7030
- Material: halogenfreiem Kunststoff gem. VDE 0472, Teil 815, temperaturbeständig -25° C bis + 90° C

Bestell-Nr.	Dimension	m/VE (L=2m)	Preis/VE
AT8476560	25 x 25	48	€ 418,60
AT8476640	100 x 50	40	€ 433,90
AT8476710	37,5 x 75	24	€ 386,80
AT8476720	50 x 75	56	€ 524,40
AT8476730	75 x 75	24	€ 574,00
AT8476740	100 x 75	16	€ 456,50
AT8476750	125 x 75	16	€ 521,90

Verdrahtungskanal Deckel DIN halogenfrei


Bestell-Nr.	Dimension	m/VE (L=2m)	Preis/VE
XAT8450311	25	10	€ 41,10
XAT8450321	37,5	10	€ 49,10
XAT8450331	75	10	€ 63,20
XAT8450341	100	10	€ 113,10
XAT8450351	125	10	€ 121,60

Spiralschläuche halogenfrei

Bestell-Nr.	Dimension	m/VE (L=2m)	Preis/VE
AT8478120	12	20	€ 27,20
AT8478220	20	25	€ 83,60

Zubehör

Bestell-Nr.	Beschreibung	VE	Preis/VE
AT8478170	Setzwerkzeug	1	€ 58,90
AT8478140	Spreitznieten 3,5 mm	1000	€ 87,80
AT8478150	Spreitznieten 5 mm	1000	€ 94,40
AT8478160	Spreitznieten 6 mm	1000	€ 95,80
AT8478010	Universal Draht- und Trennsteghalter	50	€ 61,50
AT8478030	Drahhalter Standard	400	€ 107,70

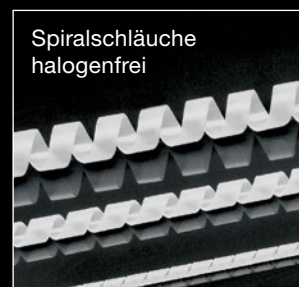

Es gelten die allgemeinen Verkaufs-, Zahlungs- und Lieferbedingungen von Rittal. Die Preise verstehen sich als Nettopreise pro Stück bzw. VE in €, exkl. MwSt, ab Werk.



Wir beraten Sie gerne.
Über unsere Kontaktseite www.rittal.at/kontakt finden Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner.



Finden Sie diese Infos auch online:
www.rittal.at/verdrahtungskanal

XAT00002DE2509



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP