

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

AX. KX. Die Neuen.

Kompakt-Schaltschränke und Kleingehäuse
in Edelstahl



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE



FRIEDHELM LOH GROUP

Umstellhilfe – AX/KX, Edelstahl

| Best.-Nr. | Bezeichnung | B x H x T (mm) | Best.-Nr. NEU | Bezeichnung NEU | B x H x T (mm) |
|-----------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| 1521.010 | Klemmenkästen KL, Edelstahl 1.4301 | 150 x 150 x 80 | 1560.000 | Klemmenkasten KX, Edelstahl 1.4301 | 150 x 150 x 80 |
| 1522.010 | Klemmenkästen KL, Edelstahl 1.4301 | 300 x 150 x 80 | 1561.000 | Klemmenkasten KX, Edelstahl 1.4301 | 300 x 150 x 80 |
| 1523.010 | Klemmenkästen KL, Edelstahl 1.4301 | 200 x 200 x 80 | 1562.000 | Klemmenkasten KX, Edelstahl 1.4301 | 200 x 200 x 80 |
| 1524.010 | Klemmenkästen KL, Edelstahl 1.4301 | 300 x 200 x 80 | 1563.000 | Klemmenkasten KX, Edelstahl 1.4301 | 300 x 200 x 80 |
| 1527.010 | Klemmenkästen KL, Edelstahl 1.4301 | 150 x 150 x 120 | 1564.000 | Klemmenkasten KX, Edelstahl 1.4301 | 150 x 150 x 120 |
| 1528.010 | Klemmenkästen KL, Edelstahl 1.4301 | 200 x 200 x 120 | 1565.000 | Klemmenkasten KX, Edelstahl 1.4301 | 200 x 200 x 120 |
| 1529.010 | Klemmenkästen KL, Edelstahl 1.4301 | 300 x 200 x 120 | 1566.000 | Klemmenkasten KX, Edelstahl 1.4301 | 300 x 200 x 120 |
| 1526.010 | Klemmenkästen KL, Edelstahl 1.4301 | 300 x 300 x 120 | 1567.000 | Klemmenkasten KX, Edelstahl 1.4301 | 300 x 300 x 120 |
| 1525.010 | Klemmenkästen KL, Edelstahl 1.4301 | 400 x 200 x 120 | 1568.000 | Klemmenkasten KX, Edelstahl 1.4301 | 400 x 200 x 120 |
| 1530.010 | Klemmenkästen KL, Edelstahl 1.4301 | 400 x 300 x 120 | 1569.000 | Klemmenkasten KX, Edelstahl 1.4301 | 400 x 300 x 120 |
| 1583.010 | Bus-Gehäuse BG, Edelstahl 1.4301 | 200 x 300 x 80 | 1584.000 ¹⁾ | E-Box KX, Edelstahl, 1.4301 | 200 x 300 x 120 |
| 1558.010 | Bus-Gehäuse BG, Edelstahl 1.4301 | 400 x 200 x 123 | 1585.000 | Bus-Gehäuse KX, Edelstahl | 400 x 200 x 120 |
| 1559.010 | Bus-Gehäuse BG, Edelstahl 1.4301 | 600 x 200 x 123 | 1586.000 | Bus-Gehäuse KX, Edelstahl | 600 x 200 x 120 |
| 1584.010 | Bus-Gehäuse BG, Edelstahl 1.4301 | 300 x 300 x 80 | 1585.000 ¹⁾ | Bus-Gehäuse KX, Edelstahl | 400 x 200 x 120 |
| 1585.010 | Bus-Gehäuse BG, Edelstahl 1.4301 | 400 x 400 x 80 | 1586.000 ¹⁾ | Bus-Gehäuse KX, Edelstahl | 600 x 200 x 120 |
| 1001.600 | Kompakt-Schaltschrank AE, Edelstahl 1.4301, 1-türig | 200 x 300 x 120 | 1584.000 ²⁾ | E-Box KX, Edelstahl, 1.4301 | 200 x 300 x 120 |
| 1002.600 | Kompakt-Schaltschrank AE, Edelstahl 1.4301, 1-türig | 200 x 300 x 155 | 1587.000 ²⁾ | E-Box KX, Edelstahl, 1.4301 | 200 x 300 x 155 |
| 1004.600 | Kompakt-Schaltschrank AE, Edelstahl 1.4301, 1-türig | 380 x 300 x 155 | 1588.000 ²⁾ | E-Box KX, Edelstahl, 1.4301 | 380 x 300 x 155 |
| 1002.500 | Kompakt-Schaltschrank AE, Edelstahl 1.4404, 1-türig | 200 x 300 x 155 | 1301.000 ²⁾ | E-Box KX, Edelstahl, 1.4301 | 200 x 300 x 155 |
| 1003.600 | Kompakt-Schaltschrank AE, Edelstahl 1.4301, 1-türig | 300 x 300 x 210 | 1003.000 | Kompakt-Schaltschrank AX, Edelstahl 1.4301, 1-türig | 300 x 300 x 210 |
| 1005.600 | Kompakt-Schaltschrank AE, Edelstahl 1.4301, 1-türig | 300 x 380 x 210 | 1005.000 | Kompakt-Schaltschrank AX, Edelstahl 1.4301, 1-türig | 300 x 380 x 210 |
| 1011.600 | Kompakt-Schaltschrank AE, Edelstahl 1.4301, 1-türig | 380 x 300 x 210 | 1011.000 | Kompakt-Schaltschrank AX, Edelstahl 1.4301, 1-türig | 380 x 300 x 210 |
| 1006.600 | Kompakt-Schaltschrank AE, Edelstahl 1.4301, 1-türig | 380 x 380 x 210 | 1006.000 | Kompakt-Schaltschrank AX, Edelstahl 1.4301, 1-türig | 380 x 380 x 210 |
| 1008.600 | Kompakt-Schaltschrank AE, Edelstahl 1.4301, 1-türig | 380 x 600 x 210 | 1008.000 | Kompakt-Schaltschrank AX, Edelstahl 1.4301, 1-türig | 380 x 600 x 210 |
| 1015.600 | Kompakt-Schaltschrank AE, Edelstahl 1.4301, 1-türig | 400 x 500 x 210 | 1015.000 | Kompakt-Schaltschrank AX, Edelstahl 1.4301, 1-türig | 400 x 500 x 210 |
| 1007.600 | Kompakt-Schaltschrank AE, Edelstahl 1.4301, 1-türig | 500 x 500 x 210 | 1007.000 | Kompakt-Schaltschrank AX, Edelstahl 1.4301, 1-türig | 500 x 500 x 210 |
| 1009.600 | Kompakt-Schaltschrank AE, Edelstahl 1.4301, 1-türig | 600 x 380 x 210 | 1009.000 | Kompakt-Schaltschrank AX, Edelstahl 1.4301, 1-türig | 600 x 380 x 210 |
| 1010.600 | Kompakt-Schaltschrank AE, Edelstahl 1.4301, 1-türig | 600 x 600 x 210 | 1010.000 | Kompakt-Schaltschrank AX, Edelstahl 1.4301, 1-türig | 600 x 600 x 210 |
| 1012.600 | Kompakt-Schaltschrank AE, Edelstahl 1.4301, 1-türig | 600 x 760 x 210 | 1012.000 | Kompakt-Schaltschrank AX, Edelstahl 1.4301, 1-türig | 600 x 760 x 210 |
| 1013.600 | Kompakt-Schaltschrank AE, Edelstahl 1.4301, 1-türig | 500 x 500 x 300 | 1013.000 | Kompakt-Schaltschrank AX, Edelstahl 1.4301, 1-türig | 500 x 500 x 300 |
| 1014.600 | Kompakt-Schaltschrank AE, Edelstahl 1.4301, 1-türig | 760 x 760 x 300 | 1014.000 | Kompakt-Schaltschrank AX, Edelstahl 1.4301, 1-türig | 760 x 760 x 300 |
| 1016.600 | Kompakt-Schaltschrank AE, Edelstahl 1.4301, 1-türig | 800 x 1000 x 300 | 1016.000 | Kompakt-Schaltschrank AX, Edelstahl 1.4301, 1-türig | 800 x 1000 x 300 |
| 1017.600 | Kompakt-Schaltschrank AE, Edelstahl 1.4301, 1-türig | 800 x 1200 x 300 | 1017.000 | Kompakt-Schaltschrank AX, Edelstahl 1.4301, 1-türig | 800 x 1200 x 300 |
| 1018.600 | Kompakt-Schaltschrank AE, Edelstahl 1.4301, 1-türig | 1000 x 1000 x 300 | 1018.000 | Kompakt-Schaltschrank AX, Edelstahl 1.4301, 2-türig | 1000 x 1000 x 300 |
| 1019.600 | Kompakt-Schaltschrank AE, Edelstahl 1.4301, 2-türig | 1000 x 1200 x 300 | 1019.000 | Kompakt-Schaltschrank AX, Edelstahl 1.4301, 2-türig | 1000 x 1200 x 300 |
| 1005.500 | Kompakt-Schaltschrank AE, Edelstahl 1.4404, 1-türig | 300 x 380 x 210 | 1302.000 | Kompakt-Schaltschrank AX, Edelstahl 1.4404, 1-türig | 300 x 380 x 210 |
| 1006.500 | Kompakt-Schaltschrank AE, Edelstahl 1.4404, 1-türig | 380 x 380 x 210 | 1303.000 | Kompakt-Schaltschrank AX, Edelstahl 1.4404, 1-türig | 380 x 380 x 210 |
| 1010.500 | Kompakt-Schaltschrank AE, Edelstahl 1.4404, 1-türig | 600 x 600 x 210 | 1304.000 | Kompakt-Schaltschrank AX, Edelstahl 1.4404, 1-türig | 600 x 600 x 210 |
| 1019.500 | Kompakt-Schaltschrank AE, Edelstahl 1.4404, 2-türig | 1000 x 1200 x 300 | 1305.000 | Kompakt-Schaltschrank AX, Edelstahl 1.4404, 2-türig | 1000 x 1200 x 300 |

¹⁾ Die Abmessung bzw. Ausführung des neuen Artikels weicht ab.


²⁾ Die Gehäuseplattform und -ausführung hat sich geändert.

Umstellhilfe – AX/KX, Edelstahl – Zubehör

| Best.-Nr. | Bezeichnung | Best.-Nr. NEU | Bezeichnung NEU |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2361.000 | Regendächer, für AE-Edelstahlausführung, für Schrank mit B x T 300 x 210 mm | 2361.010 | Schutzdach für AX, B x T 300 x 210 mm, Edelstahl |
| 2362.000 | Regendächer, für AE-Edelstahlausführung, für Schrank mit B x T 500 x 210 mm | 2362.010 | Schutzdach für AX, B x T 500 x 210 mm, Edelstahl |
| 2363.000 | Regendächer, für AE-Edelstahlausführung, für Schrank mit B x T 1000 x 300 mm | 2363.010 | Schutzdach für AX, B x T 1000 x 300 mm, Edelstahl |
| 2472.000 | Regendächer, für AE-Edelstahlausführung, für Schrank mit B x T 380 x 210 mm | 2472.010 | Schutzdach für AX, B x T 380 x 210 mm, Edelstahl |
| 2473.000 | Regendächer, für AE-Edelstahlausführung, für Schrank mit B x T 600 x 210 mm | 2473.010 | Schutzdach für AX, B x T 600 x 210 mm, Edelstahl |
| 2474.000 | Regendächer, für AE-Edelstahlausführung, für Schrank mit B x T 760 x 300 mm | 2474.010 | Schutzdach für AX, B x T 760 x 300 mm, Edelstahl |
| 2475.000 | Regendächer, für AE-Edelstahlausführung, für Schrank mit B x T 800 x 300 mm | 2475.010 | Schutzdach für AX, B x T 800 x 300 mm, Edelstahl |
| 1580.000 | Wandbefestigungshalter, Messinghalter, Wandabstand 8 mm | 1594.010 | Wandbefestigungshalter, klein, Edelstahl 1.4301 (AISI 304), Wandabstand 10 mm |
| 1594.000 | Wandbefestigungshalter, Edelstahl 1.4301, Wandabstand 8 mm | 1594.010 | Wandbefestigungshalter, klein, Edelstahl 1.4301 (AISI 304), Wandabstand 10 mm |
| 2433.000 | Wandbefestigungshalter, Edelstahl 1.4301, Wandabstand 10 mm | 2433.010 | Wandbefestigungshalter für AX Edelstahl, KX Edelstahl, 1.4301 (AISI 304), Wandabstand 20 mm |
| 2433.500 | Wandbefestigungshalter, Edelstahl 1.4404, Wandabstand 10 mm | 2433.510 | Wandbefestigungshalter für AX Edelstahl, KX Edelstahl, 1.4404 (AISI 316L), Wandabstand 20 mm |
| 2584.000 | Mastbefestigung für KL, EB, BG, AE, KS | 2584.100 | Mastbefestigung für AX, KX |
| 2452.000 | Verschluss-System Ergoform-S, Standard, matt vernickelt | 2435.300 | Komfortgriff AX, für Verschluss-Einsätze und Profilhalbzylinder, Edelstahl |
| 2435.000 | Verschluss-System Ergoform-S, Standard, RAL 7035 | 2435.100 | Komfortgriff AX, für Verschluss-Einsätze und Profilhalbzylinder, RAL 7035 |
| 2304.000 | Vorreiberverschlüsse, mit Doppelbart-Einsatz, komplett aus Edelstahl 1.4404 | 2304.100 | Vorreiberverschluss für AX, mit Doppelbart-Einsatz, Edelstahl 1.4404 |
| - | - | 2309.110 | Vorreiberverschluss, für E-Box KX und Kompakt-Schaltschränke AX, mit Doppelbart-Einsatz, Edelstahl 1.4404 |
| 1593.000 | Ersatz-Schnellverschluss | - | Dieser Artikel wird nicht mehr benötigt. |
| 1592.010 | Deckelscharnier, für KL, Edelstahl 1.4404 | 1592.210 | Deckelscharnier für Klemmenkästen KX, Edelstahl 1.4404 |
| 2514.500 | AE Schaltplantaschen aus Kunststoff, nutzbare B x T 340 x 18 mm, Höhe Scheibe 167 mm | 2515.200 | Schaltplantasche aus Stahlblech für AX, für Türbreite 400/500 mm |
| | | 2515.300 | Schaltplantasche aus Stahlblech für AX, für Türbreite 600 mm |
| 2514.600 | AE Schaltplantaschen aus Kunststoff, nutzbare B x T 415 x 18 mm | 2515.300 | Schaltplantasche aus Stahlblech für AX, für Türbreite 600 mm |
| | | 2515.400 | Schaltplantasche aus Stahlblech für AX, für Türbreite 760/800 mm |
| 2514.800 | AE Schaltplantaschen aus Kunststoff, nutzbare B x T 615 x 18 mm, Höhe Scheibe 167 mm | 2515.400 | Schaltplantasche aus Stahlblech für AX, für Türbreite 760/800 mm |
| 2519.000 | Türarretierung für AE (außer AE 1032.500 und AE 1035.500), Montage oben | 2519.110 | Türarretierung für AX Edelstahl |
| 2383.210 | Schienen für Innenausbau, für AE, Tiefe 210 mm | 2394.210 | Schiene für Innenausbau im Kompakt-Schaltschrank AX, für Tiefe 210 mm |
| 2383.300 | Schienen für Innenausbau, für AE, Tiefe 300 mm | 2394.300 | Schiene für Innenausbau im Kompakt-Schaltschrank AX, für Tiefe 300 mm |
| 2574.000 | System Montageblock für AE, Zubehör für Innenausbau | - | Dieser Artikel wird nicht mehr benötigt. Funktion über Schiene für Innenausbau AX. |
| 2325.000 | Montagestege, für AE, für Breite 500/1000 mm | 8619.710 | System-Chassis 14 x 39 mm, Türbreite 500 mm, zur Montage an Türen mit 3-Punkt-Verschluss-System |
| 2326.000 | Montagestege, für AE, für Breite 600 mm | 8619.720 | System-Chassis 14 x 39 mm, Türbreite 600 mm, zur Montage an Türen mit 3-Punkt-Verschluss-System |
| 2328.000 | Montagestege, für AE, für Breite 800 mm | 8619.730 | System-Chassis 14 x 39 mm, Türbreite 800 mm, zur Montage an Türen mit 3-Punkt-Verschluss-System |
| 2325.000 | Montagestege, für AE, für Breite 500/1000 mm | 4695.000 | Montagestege, für äußere Montageebene B/T 500 mm, zur Montage an Türen mit Vorreiberverschluss |
| 2326.000 | Montagestege, für AE, für Breite 600 mm | 4696.000 | Montagestege, für äußere Montageebene B/T 600 mm, zur Montage an Türen mit Vorreiberverschluss |
| 2327.000 | Montagestege, für AE, für Breite 760 mm | 4599.200 | Montagestege für Türbreite 760 mm |
| 2328.000 | Montagestege, für AE, für Breite 800 mm | 4697.000 | Montagestege, für äußere Montageebene B/T 800 mm, zur Montage an Türen mit Vorreiberverschluss |
| 2310.076 | Montage-Lochleiste, für AE Edelstahl, Lochung Ø 3,7 mm, Länge 698 mm | 2311.076 | Türlochleiste für AX Edelstahl, für Türhöhe 760 mm |
| 2310.100 | Montage-Lochleiste, für AE Edelstahl, Lochung Ø 3,7 mm, Länge 938 mm | 2311.100 | Türlochleiste für AX Edelstahl, für Türhöhe 1000 mm |
| 2310.120 | Montage-Lochleiste, für AE Edelstahl, Lochung Ø 3,7 mm, Länge 1138 mm | 2311.120 | Türlochleiste für AX Edelstahl, für Türhöhe 1200 mm |
| 1560.700 | Montageplatten, für KL und KL-HD, für B x T 150 x 150 mm | 1560.800 | Montageplatte, für Klemmenkasten KX, Bus-Gehäuse KX, B x H 125 x 135 mm |
| 1562.700 | Montageplatten, für KL und KL-HD, für B x T 200 x 200 mm | 1562.800 | Montageplatte, für Klemmenkasten KX, Bus-Gehäuse KX, B x H 175 x 185 mm |
| 1563.700 | Montageplatten, für KL und KL-HD, für B x T 300 x 200 mm | 1563.800 | Montageplatte, für Klemmenkasten KX, Bus-Gehäuse KX, B x H 275 x 185 mm |
| 1564.700 | Montageplatten, für KL und KL-HD, für B x T 400 x 200 mm | 1564.800 | Montageplatte, für Klemmenkasten KX, Bus-Gehäuse KX, B x H 175 x 385 mm |
| 1567.700 | Montageplatten, für KL und KL-HD, für B x T 300 x 300 mm | 1567.800 | Montageplatte, für Klemmenkasten KX, Bus-Gehäuse KX, B x H 275 x 285 mm |
| 1568.700 | Montageplatten, für KL und KL-HD, für B x T 400 x 300 mm | 1568.800 | Montageplatte, für Klemmenkasten KX, Bus-Gehäuse KX, B x H 275 x 385 mm |
| - | - | 2309.100 | Befestigungskralle für zweite Montageebene, für Klemmenkasten KX und Bus-Gehäuse KX |
| - | - | 4000.300 | Druckausgleichstopfen Edelstahl, für Kleingehäuse KX und Kompakt-Schaltschränke AX |

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

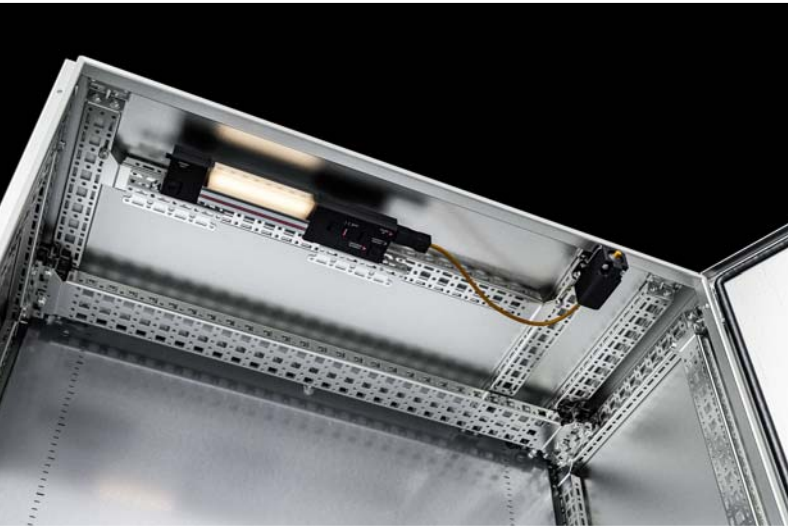

Schneller Innenausbau mit Systemzubehör ohne mechanische Bearbeitung



Umfangreiches Zubehör aus dem Systembaukasten nutzbar



Hohe Schutzart und Schutzklasse (bis IP 66/IK 10) dank flach konstruierter Gehäuse-Umkantung



Digitale Schaltplانتasche Rittal ePOCKET für stets aktuelle Maschinen- und Anlagendokumentation

Hier finden Sie die Kontaktdaten zu allen Rittal Gesellschaften weltweit.



www.rittal.com/contact

XWWW00265DE2310

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



FRIEDHELM LOH GROUP