



Kleingehäuse

Kleingehäuse KX, Stahlblech



Bus-Gehäuse KX

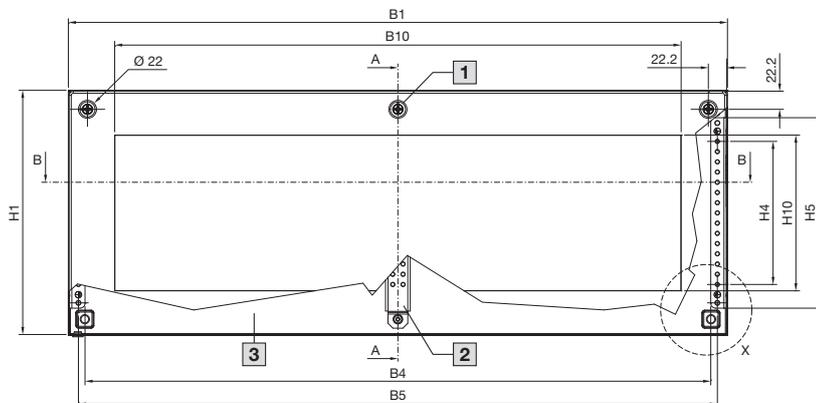

Schnitt A – A

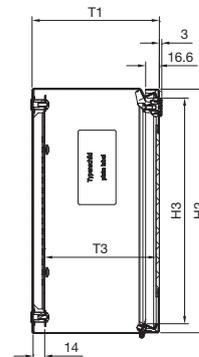


Schnitt B – B

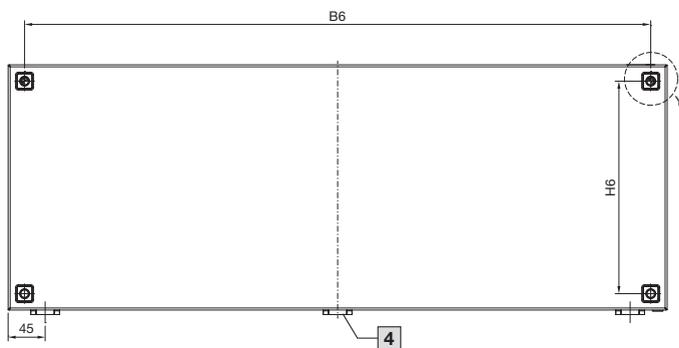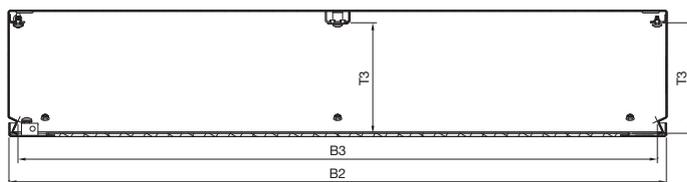


Schrank

- B1 = Gehäusebreite (Gesamtbreite)
- B2 = Deckelbreite
- B3 = Lichte Breite Gehäuseöffnung
- B4 = Lichte Breite zwischen L-Winkeln
- B5 = Achsabstand der Montagebohrungen in den L-Winkeln
- B6 = Befestigungsabstand Gehäuse
- B10 = Sichtscheibenbreite
- H1 = Gehäusehöhe (Gesamthöhe)
- H2 = Deckelhöhe
- H3 = Lichte Höhe Gehäuseöffnung
- H4 = Gesamthöhe 12,5 mm-Lochraster
- H5 = Lichtes Maß L-Winkel
- H6 = Befestigungsabstand Gehäuse
- H10 = Sichtscheibenhöhe
- N = Anzahl 12,5 mm-Lochraster
- T1 = Gesamttiefe
- T3 = Einbautiefe (Abstand Deckelinnenseite Sichtscheibe zum L-Winkel bzw. zur Mittenschiene)


Einzelheit X

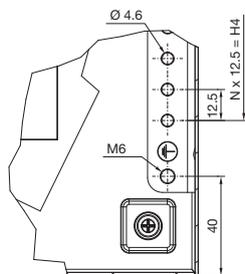

Einzelheit Y

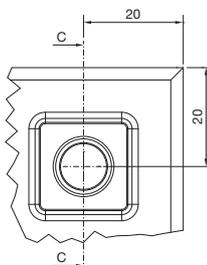

Schnitt C – C

 

- 1 Verschluss mittig bei B1 > 500 mm
- 2 Nur bei KX 1613.000
- 3 Innenansicht
- 4 Scharnier mittig bei B1 > 600 mm

Best.-Nr. KX	Breitenmaße mm							Höhenmaße mm								Tiefenmaße mm	
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B10	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H10	N	T1	T3
1610.000	400	398	377,7	359,5	375,5	360	287,5	200	198	176	75	133	160	90,5	6	155	135,2
1611.000	400	398	377,7	359,5	375,5	360	287,5	300	298	276	175	233	260	190,5	14	155	135,2
1612.000	600	598	577,7	559,5	575,5	560	487,5	300	298	276	175	233	260	190,5	14	155	135,2
1613.000	800	798	777,7	759,5	775,5	760	687,5	300	298	276	175	233	260	190,5	14	155	135,2