

Rittal

CP 6000 (CP-XL)

Tragarmsystem

Support arm system

**Système à bras
porteur**

Draagarmsysteem

Bärarmssystem

**Sistema a braccio
portante**

**Sistema de brazo
soporte**



CP 6040.000	CP 6120.000	CP 6180.000
CP 6050.000	CP 6130.000	CP 6200.000
CP 6050.500	CP 6140.000	CP 6200.500
CP 6100.000	CP 6150.000	CP 6205.000
CP 6100.500	CP 6160.000	
CP 6110.000	CP 6170.000	

Montageanleitung

Assembly instructions

Notice de montage


Montage-instructie

Montageanvisning

Istruzioni di montaggio

Instrucciones de montaje

取扱説明書

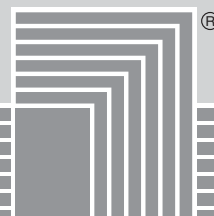

Umschalten auf Perfektion **RITTAL**

D**Inhalt**

Tragprofil
CP 6050, CP 6100, CP 6200
Wandgelenk
CP 6110
Zwischengelenk
CP 6120
Gehäusekupplung
CP 6130
90°-Winkelstück Ausf. 1
CP 6140
90°-Winkelstück Ausf. 2
CP 6180
Neigungsadapter 25°/60°
CP 6150
Wand-/Bodenbefestigung
CP 6160
Aufsatzgelenk
CP 6170
Winkelkupplung
CP 6040

Seite

3
4-5
6-7
8-9
10
11
12-13
14-15
16-17
18-19

GB**Contents**

Supporting section
CP 6050, CP 6100, CP 6200
Wall mounted hinge
CP 6110
Intermediate hinge
CP 6120
Housing coupling
CP 6130
90°-angle piece 1
CP 6140
90°-angle piece 2
CP 6180
Tilting adaptor 25°/60°
CP 6150
Wall/base fixing
CP 6160
Top mounting joint
CP 6170
90°-angle coupling
CP 6040

F**Page**

3
4-5
6-7
8-9
10
11
12-13
14-15
16-17
18-19

Contenu

Profilé porteur
CP 6050, CP 6100, CP 6200
Articulation murale
CP 6110
Articulation intermédiaire
CP 6120
Couplage de coffret
CP 6130
Pièce d'angle de 90° 1
CP 6140
Pièce d'angle de 90° 2
CP 6180
Adaptateur d'inclinaison 25°/60°
CP 6150
Fixation murale et au sol
CP 6160
Articulation pour suspension
CP 6170
Couplage d'angle 90°
CP 6040

Page

3
4-5
6-7
8-9
10
11
12-13
14-15
16-17
18-19

NL**Inhoud**

Draagprofiel
CP 6050, CP 6100, CP 6200
Wandscharnier
CP 6110
Tussenscharnier
CP 6120
Kastkoppeling
CP 6130
90° hoekstuk 1
CP 6140
90° hoekstuk 2
CP 6180
Hoekadapter 25°/60°
CP 6150
Wand-/vloerbevestiging
CP 6160
Opzetscharnier
CP 6170
90° hoekkoppeling
CP 6040

Blz.

3
4-5
6-7
8-9
10
11
12-13
14-15
16-17
18-19

S**Innehåll**

Bärprofil
CP 6050, CP 6100, CP 6200
Väggled
CP 6110
Mellanled
CP 6120
Lådkoppling
CP 6130
90° vinkelstycke 1
CP 6140
90° vinkelstycke 2
CP 6180
Lutningsadapter 25°/60°
CP 6150
Vägg-/Golvfäste
CP 6160
Vridled
CP 6170
90° vinkelled
CP 6040

Sida

3
4-5
6-7
8-9
10
11
12-13
14-15
16-17
18-19

I**Indice**

Profilato portante
CP 6050, CP 6100, CP 6200
Giunto snodato da parete
CP 6110
Snodo intermedio
CP 6120
Scatola di accoppiamento
CP 6130
Giunto di rinvio a 90° 1
CP 6140
Giunto di rinvio a 90° 2
CP 6180
Adattore d'inclinazione 25°/60°
CP 6150
Giunto a flangia per fissaggio a
parete/pavimento CP 6160
Toretta articolata
CP 6170
Toretta articolata
CP 6040

Pagina

3
4-5
6-7
8-9
10
11
12-13
14-15
16-17
18-19

E**Contenido**

Perfil soporte
CP 6050, CP 6100, CP 6200
Brida articulada para paredes
CP 6110
Articulación intermedia
CP 6120
Acoplamiento de caja
CP 6130
Escuadra de 90° 1
CP 6140
Escuadra de 90° 2
CP 6180
Adaptador de inclinación 25°/60°
CP 6150
Fijación de pared/suelo
CP 6160
Articulación superior
CP 6170
Acoplamiento para ángulo de 90°
CP 6040

Página

3
4-5
6-7
8-9
10
11
12-13
14-15
16-17
18-19

J

D

Tragprofil
CP 6050, CP 6100, CP 6200

GB

Supporting section
CP 6050, CP 6100, CP 6200

F

Profilé porteur
CP 6050, CP 6100, CP 6200

NL

Draagprofiel
CP 6050, CP 6100, CP 6200

S

Bärprofil
CP 6050, CP 6100, CP 6200


I

Profilato portante
CP 6050, CP 6100, CP 6200

E

Perfil soporte
CP 6050, CP 6100, CP 6200


J







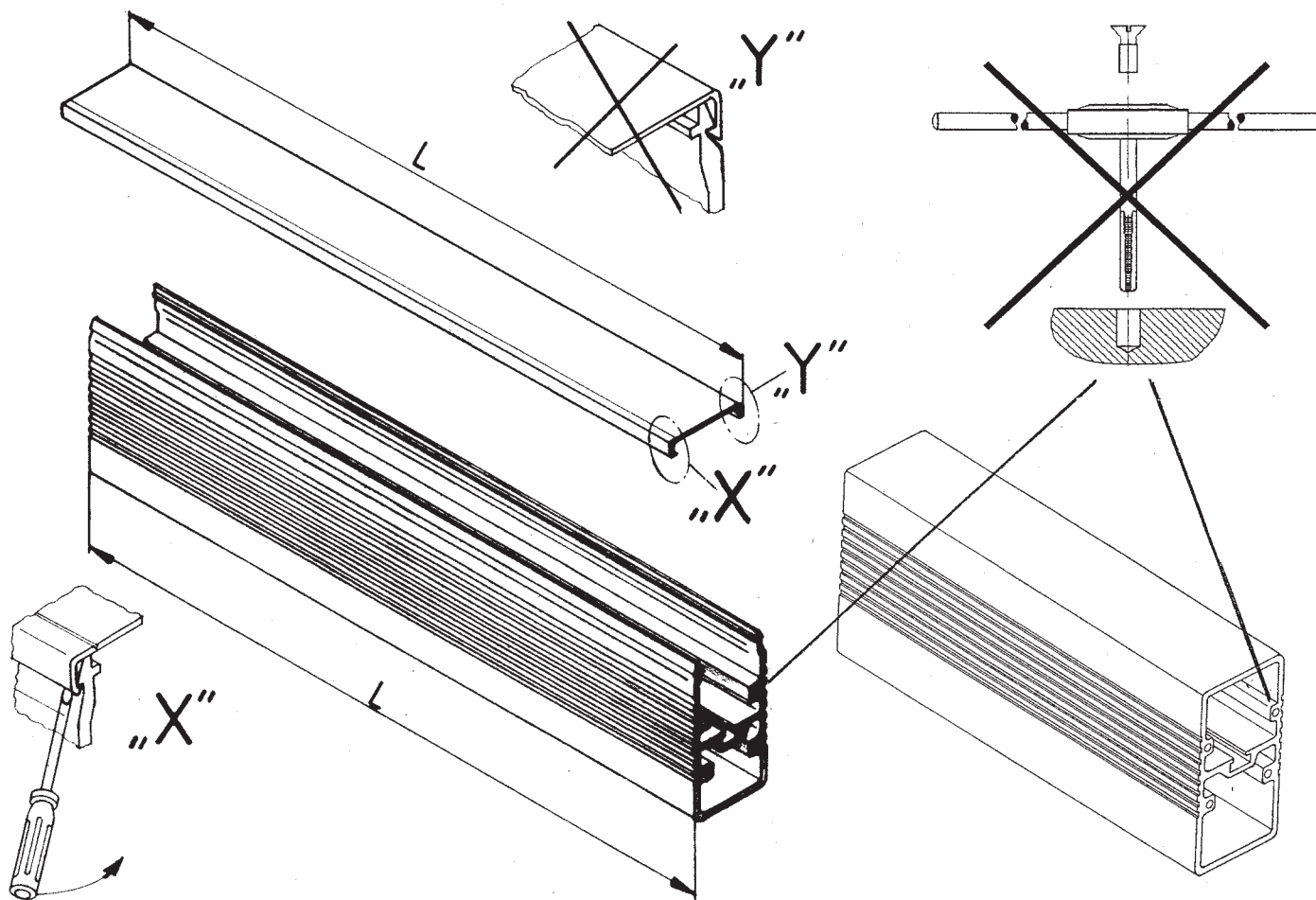



①

②



1 offen	2 geschlossen	L
CP 6050 000	CP 6050 500	500 mm
CP 6100 000	CP 6100 500	1000 mm
CP 6200 000	CP 6200 500	2000 mm

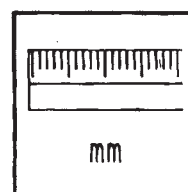

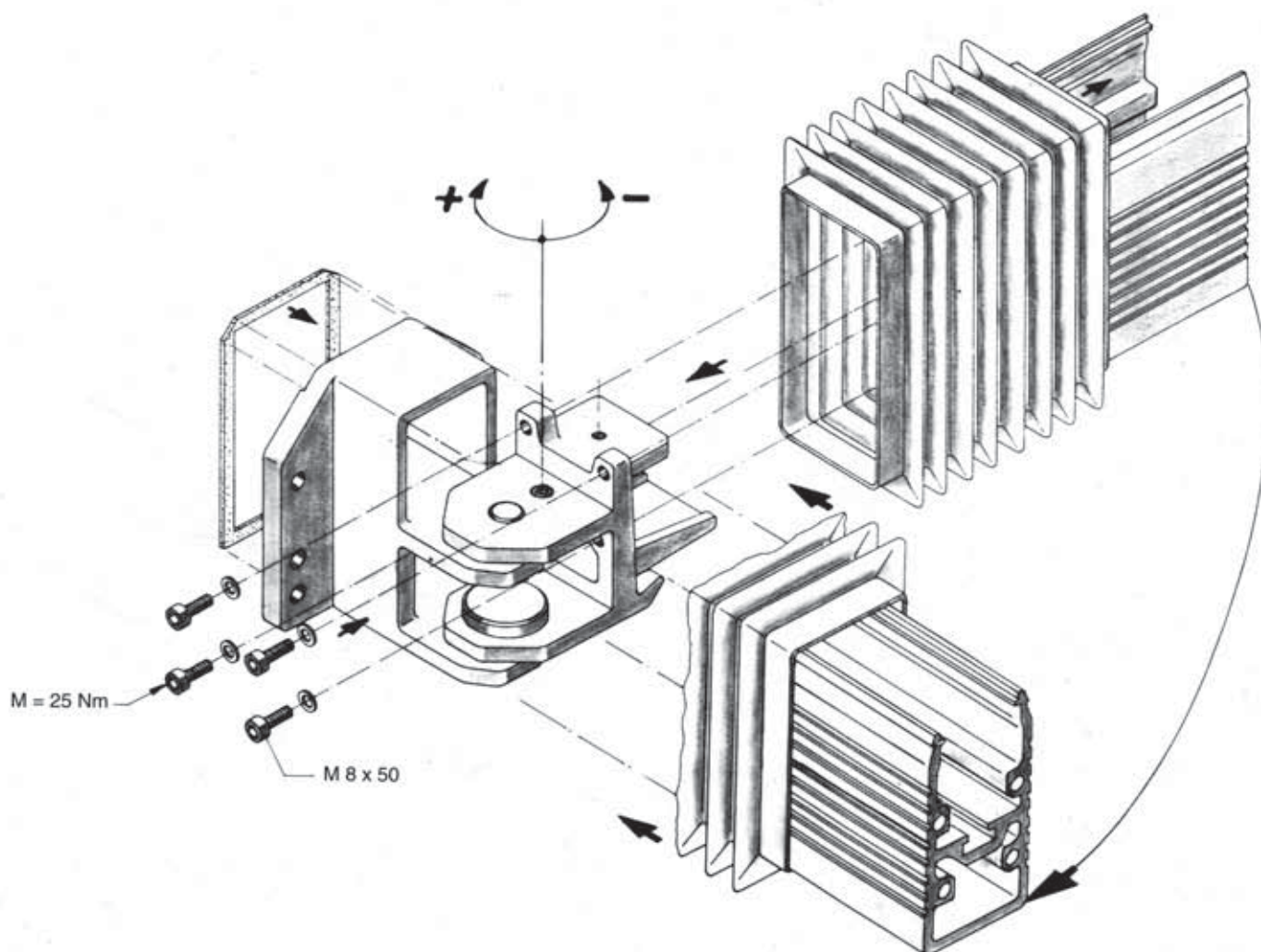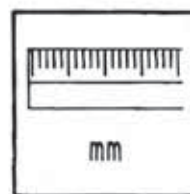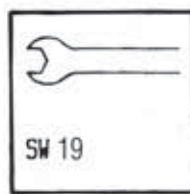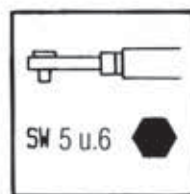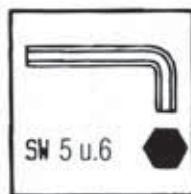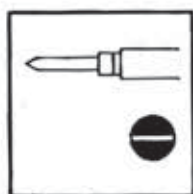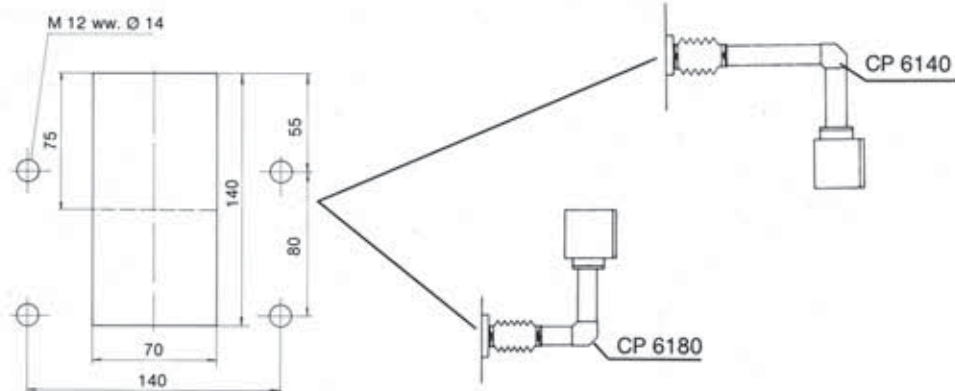DWandgelenk
CP 6110**GB**Wall mounted hinge
CP 6110**F**Articulation murale
CP 6110**NL**Wandscharnier
CP 6110**S**Väggled
CP 6110**I**Giunto snodato da parete
CP 6110**E**Brida articulada para paredes
CP 6110**J**

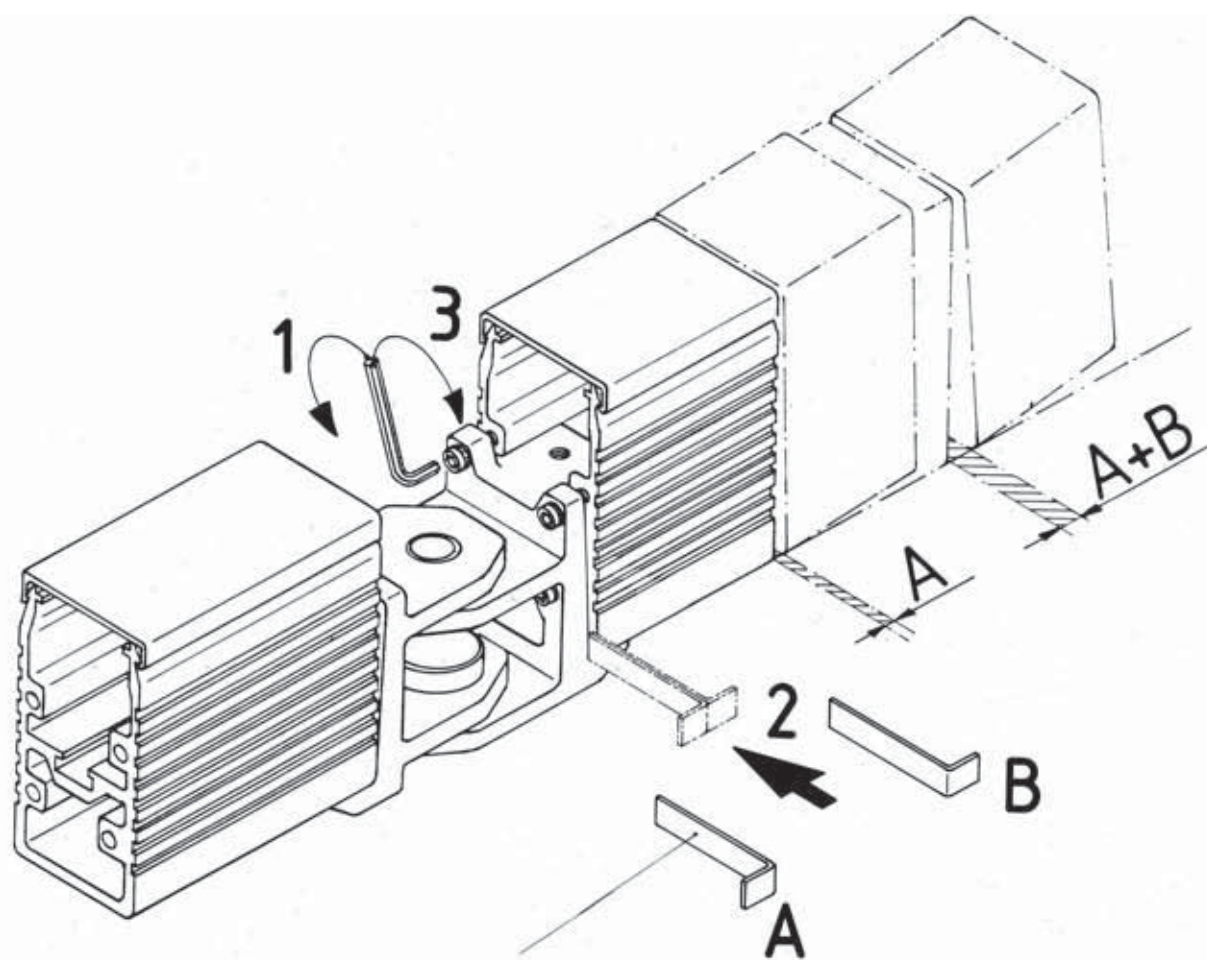

CP 6205

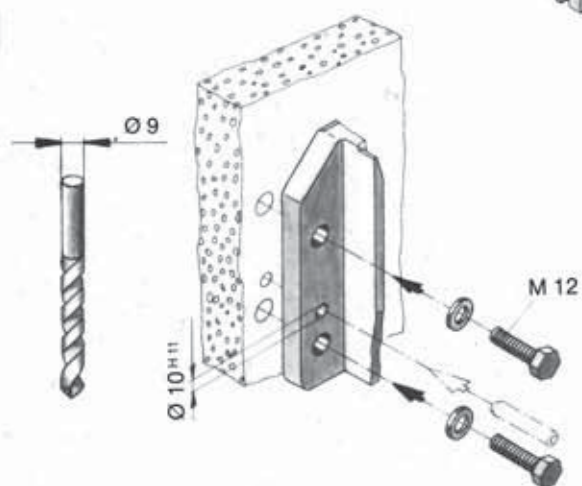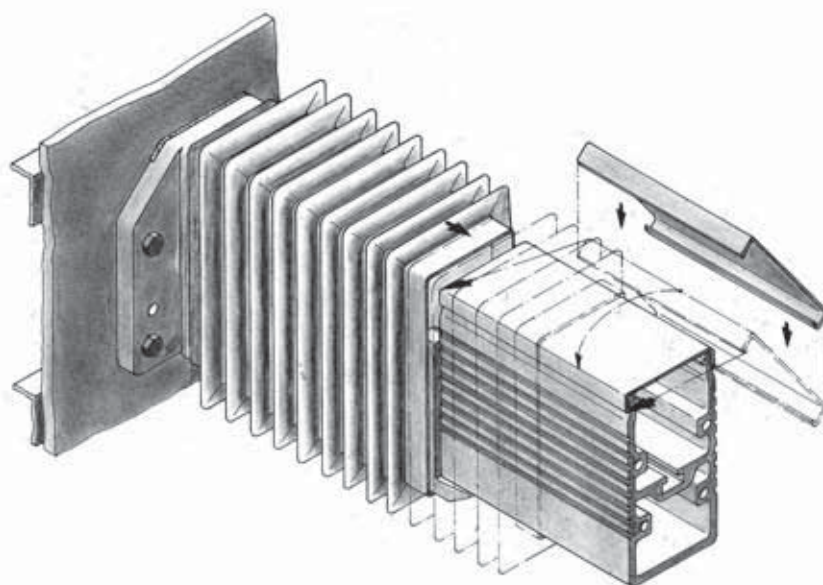

D

Zwischengelenk
CP 6120

GB

Intermediate hinge
CP 6120

F

Articulation intermédiaire
CP 6120

NL

Tussenscharnier
CP 6120

S

Mellanled
CP 6120





I



Snodo intermedio
CP 6120

E

Articulación intermedia
CP 6120

J

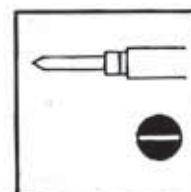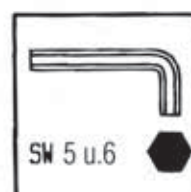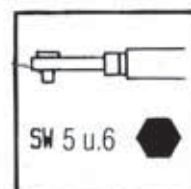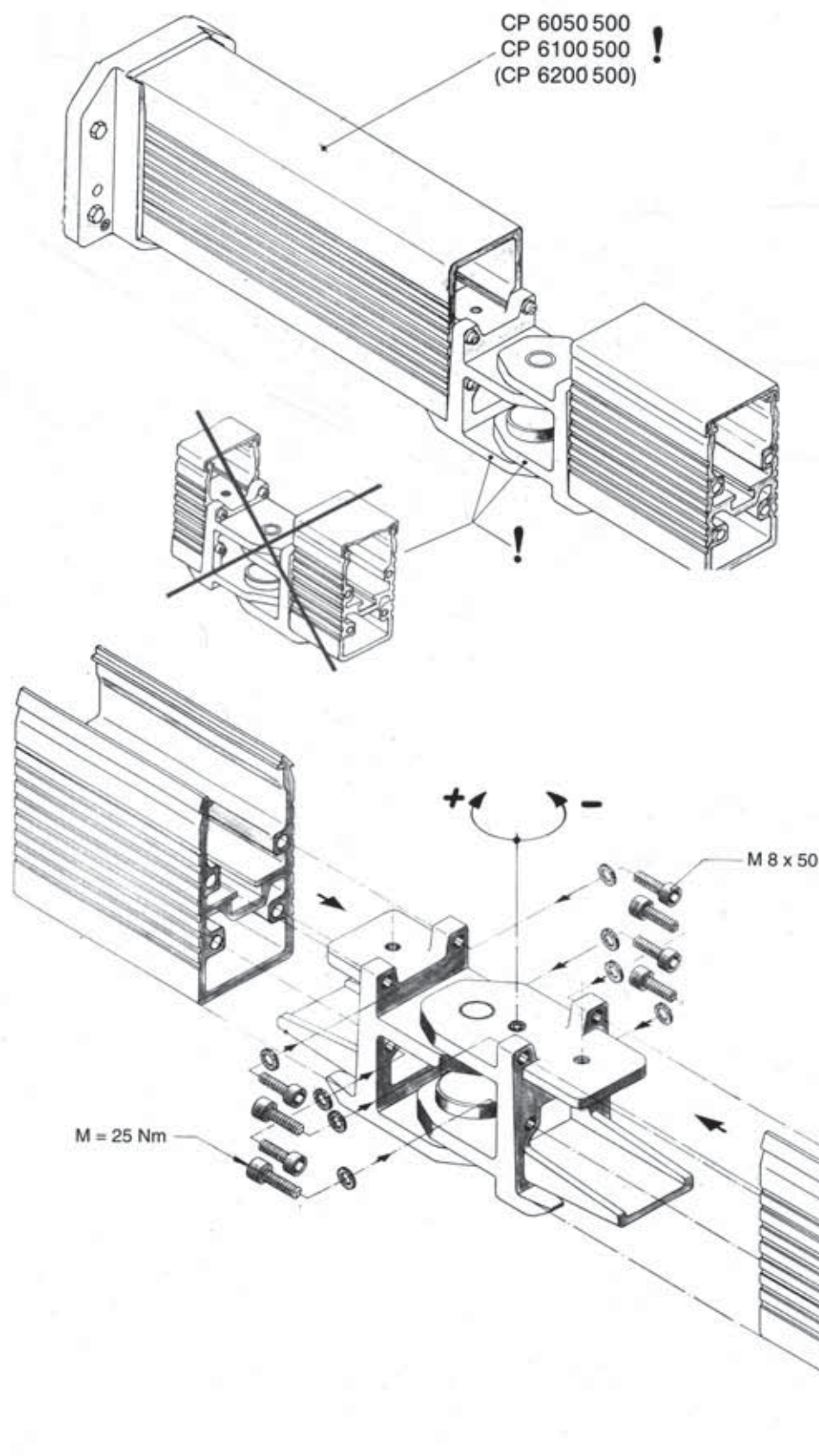

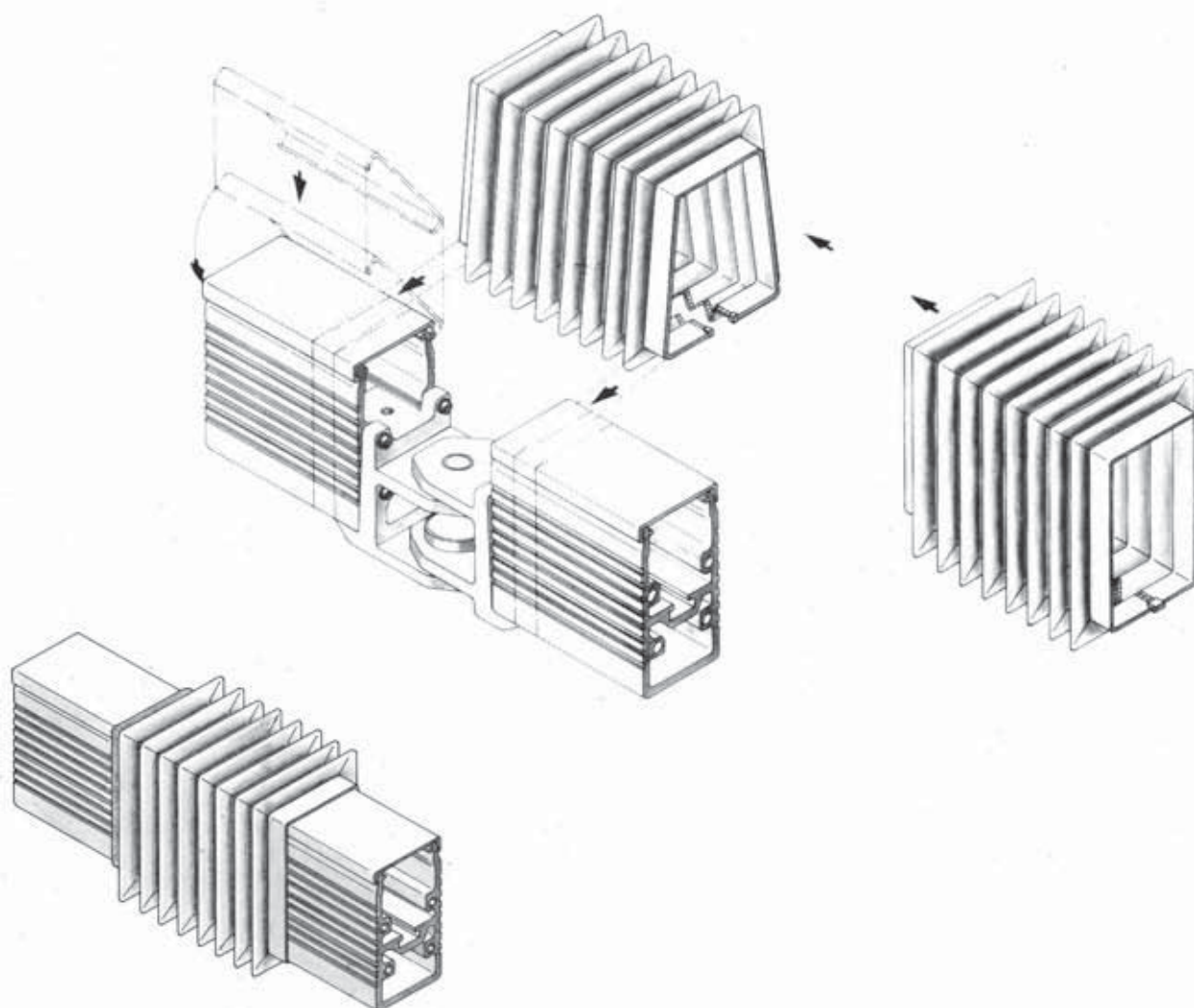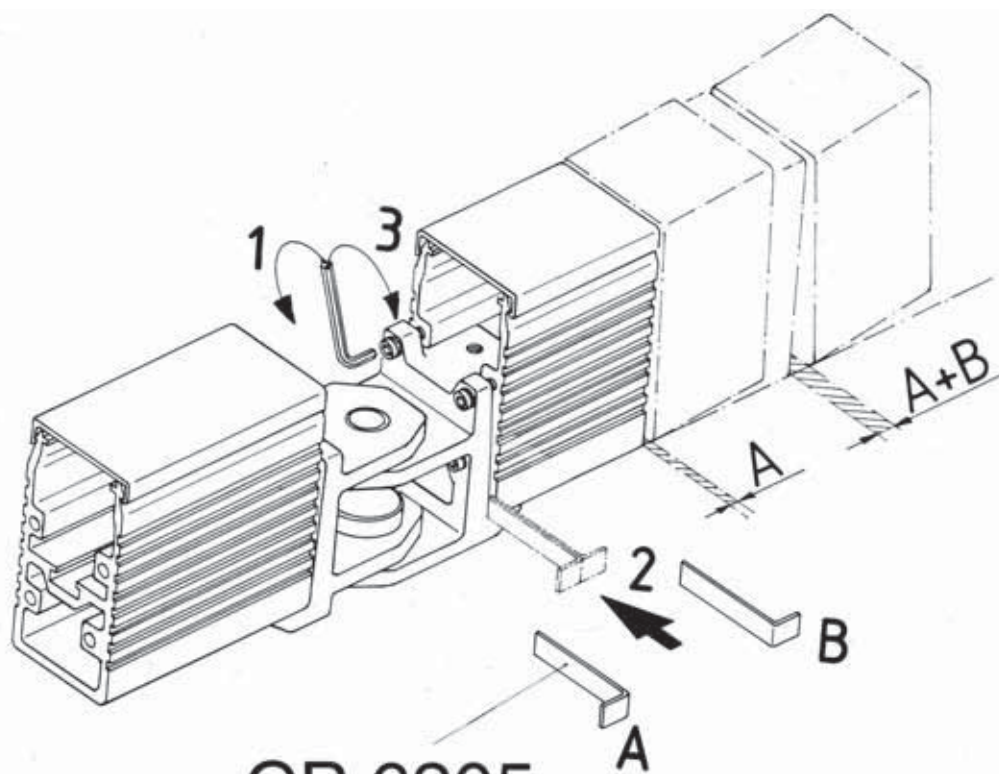

D

Gehäusekupplung
CP 6130

GB

Housing coupling
CP 6130

F

Couplage de coffret
CP 6130

NL

Kastkoppeling
CP 6130

S









Lådkoppling
CP 6130

I

Scatola di accoppiamento
CP 6130



E


Acoplamiento de caja
CP 6130

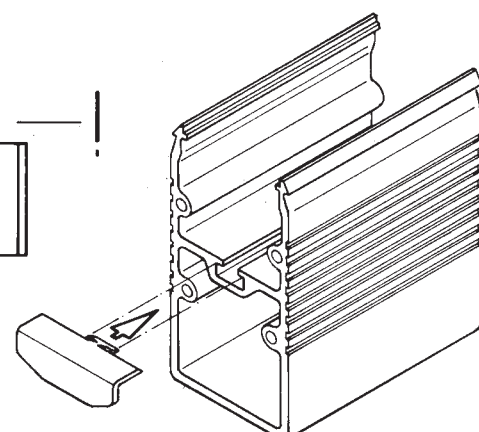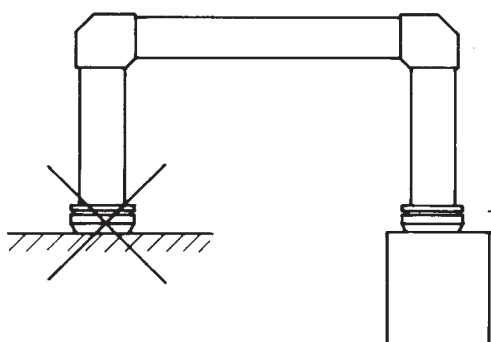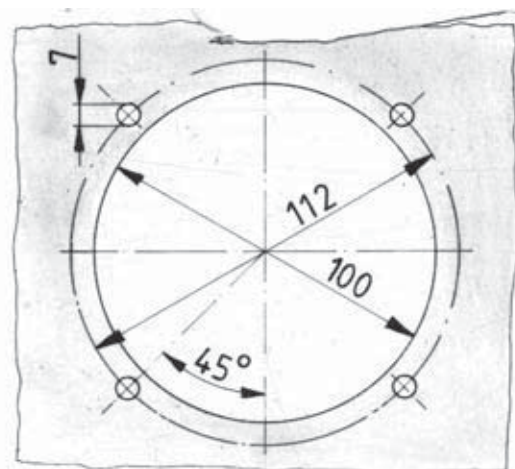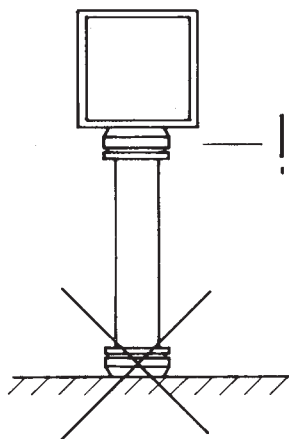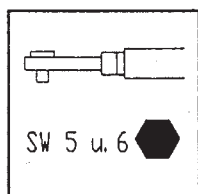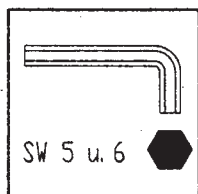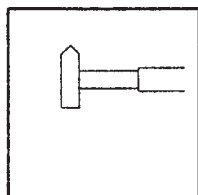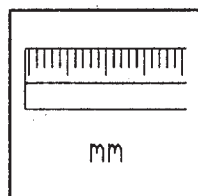
J


M = 8-9 Nm

5 x 12, DIN 1474

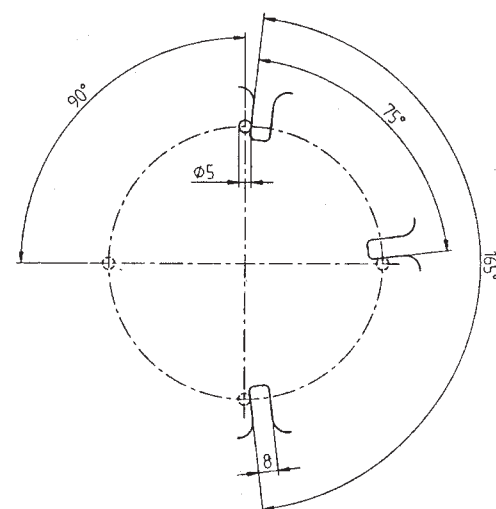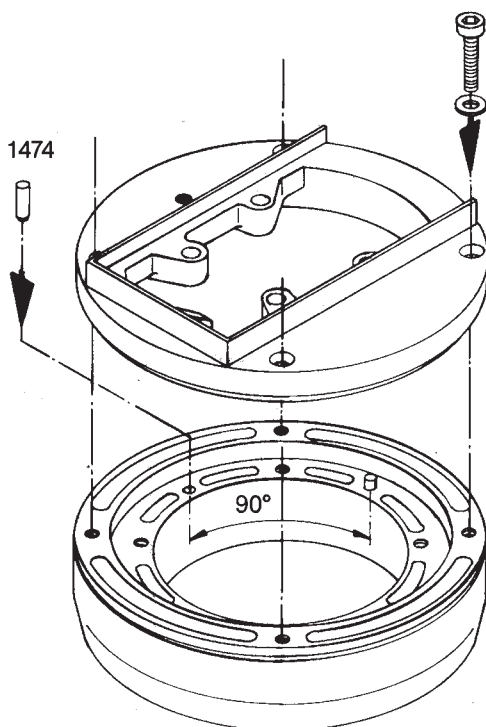

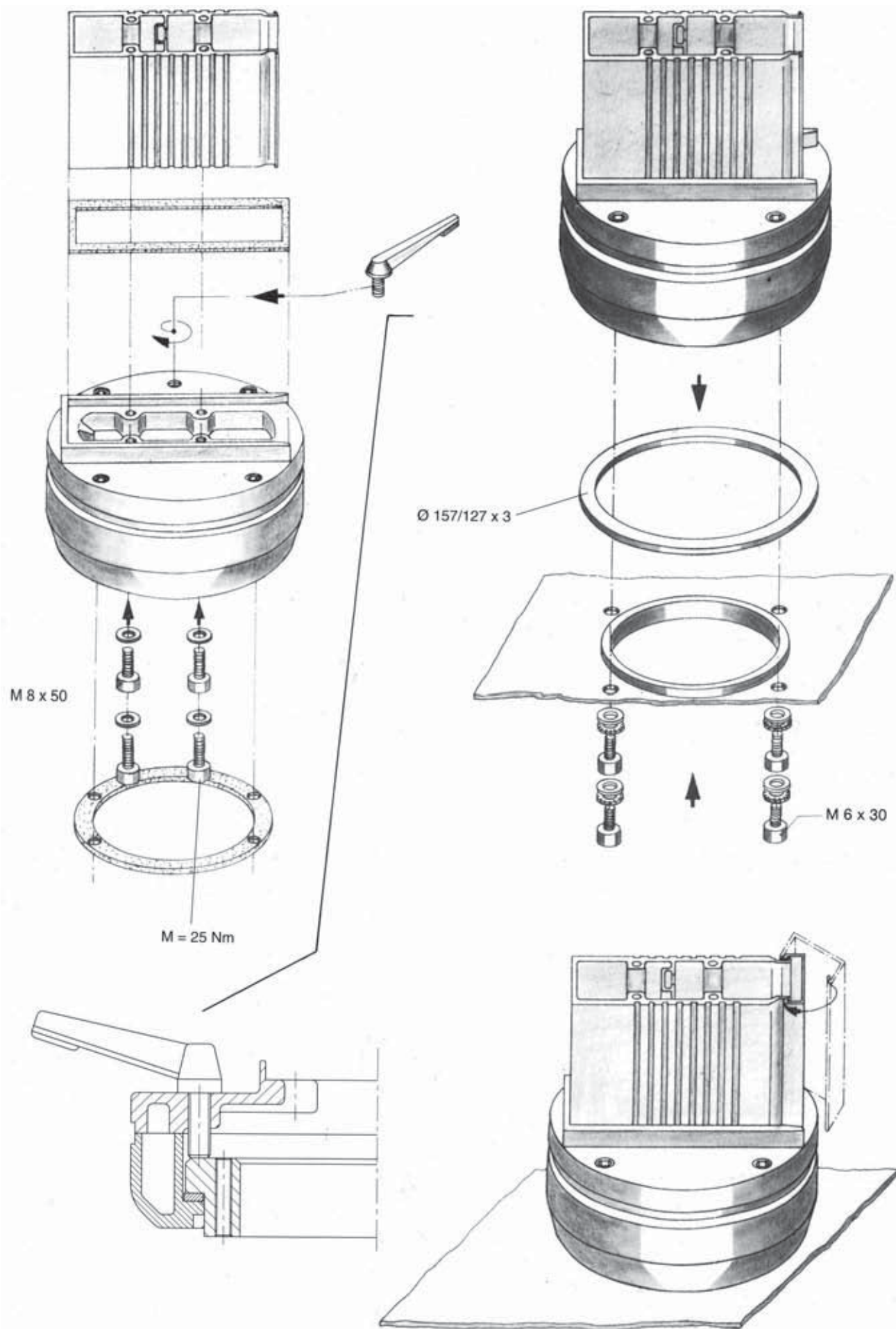

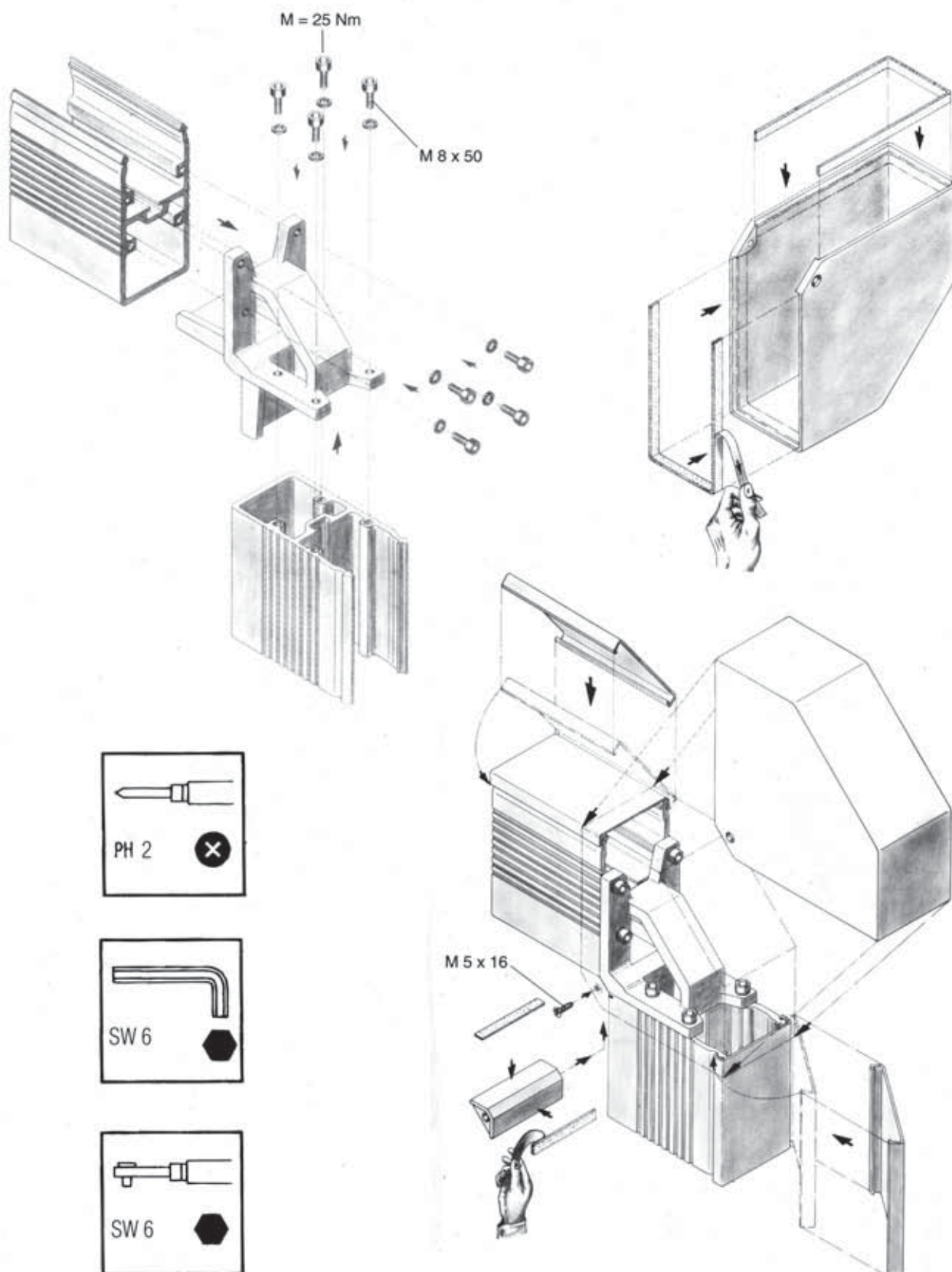D90°-Winkelstück Ausf. 1
CP 6140**GB**90°-angle piece 1
CP 6140**F**Pice d'angle de 90° 1
CP 6140**NL**90° hoekstuk 1
CP 6140**S**90° vinkelstycke 1
CP 6140**I**Giunto di rinvio a 90° 1
CP 6140**E**Escuadra de 90° 1
CP 6140**J**

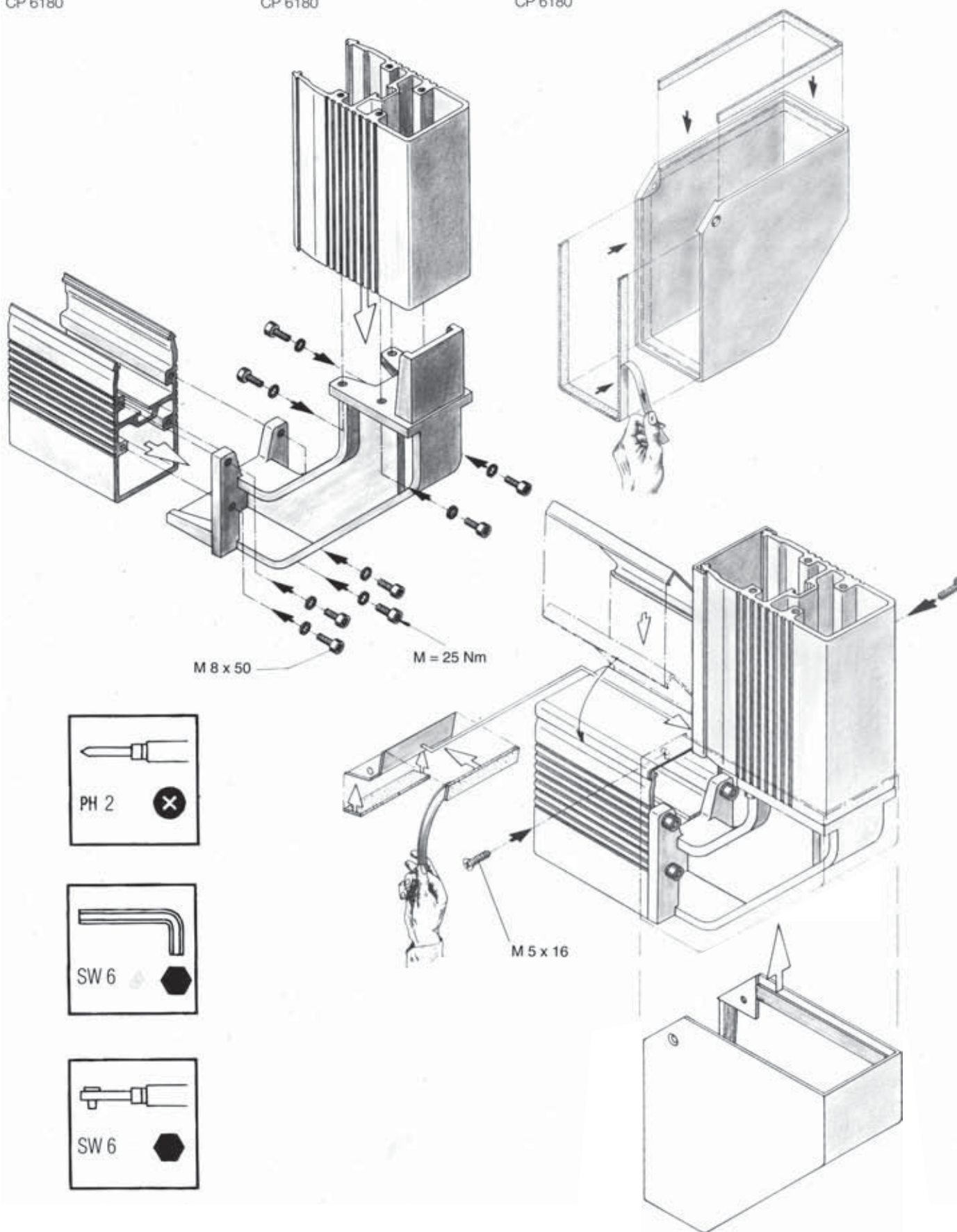D90°-Winkelstück Ausf. 2
CP 6180**GB**90°-angle piece 2
CP 6180**F**Pice d'angle de 90° 2
CP 6180**NL**90° hoekstuk 2
CP 6180**S**90° vinkelstycke 2
CP 6180**I**Giunto di rinvio a 90° 2
CP 6180**E**Escuadra de 90° 2
CP 6180**J**

(D)

Neigungsadapter 25°/60°
CP 6150

(GB)

Tilting adaptor 25°/60°
CP 6150

(F)

Adaptateur d'inclinaison 25°/60°
CP 6150

(NL)

Hoekadapter 25°/60°
CP 6150

(S)







Lutningsadapter 25°/60°
CP 6150


(I)

Adattore d'inclinazione 25°/60°
CP 6150

(E)

Adaptador de inclinación 25°/60°
CP 6150

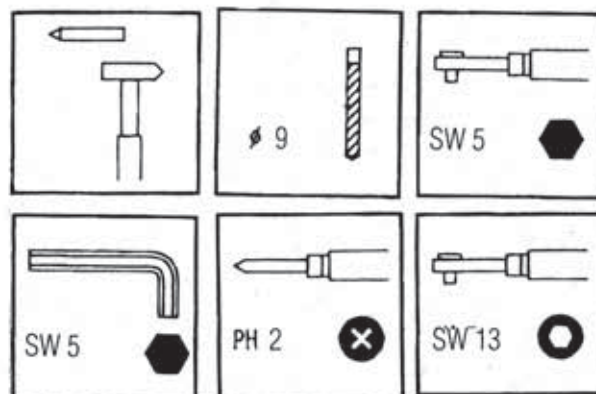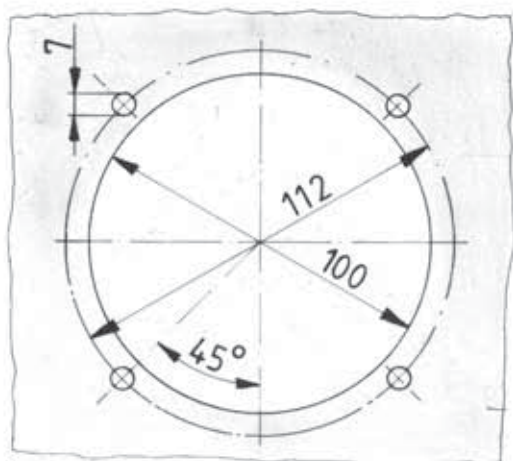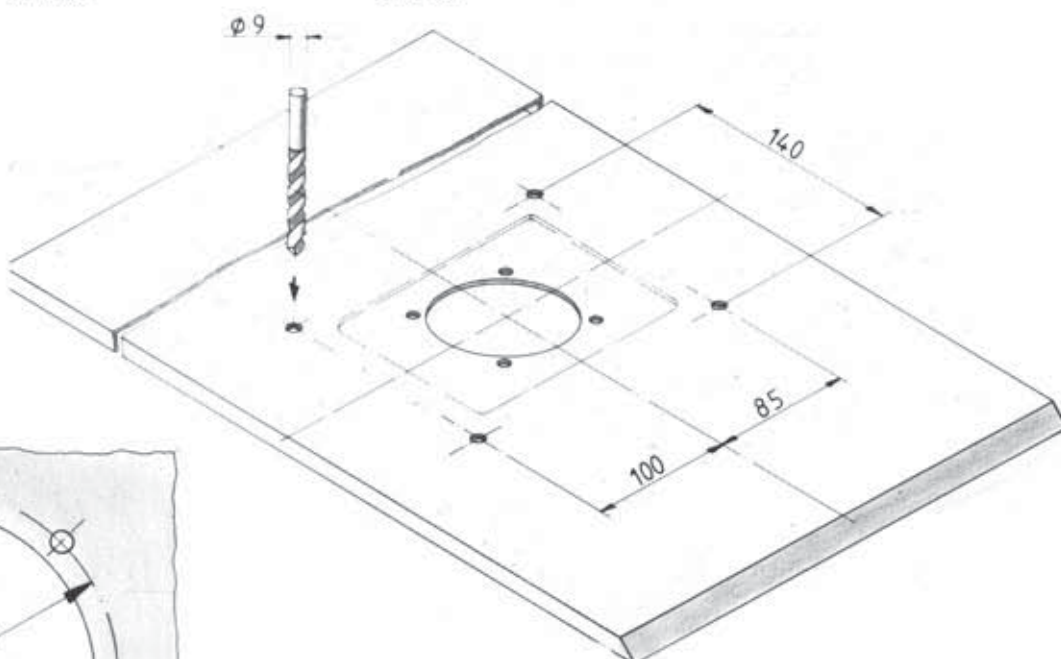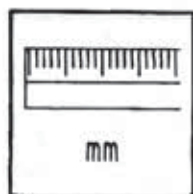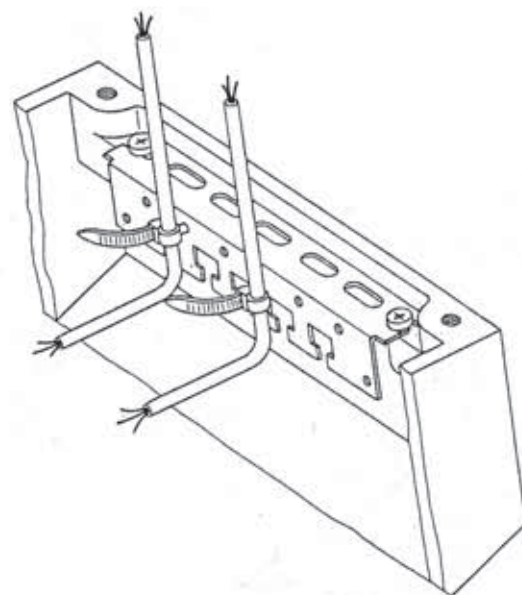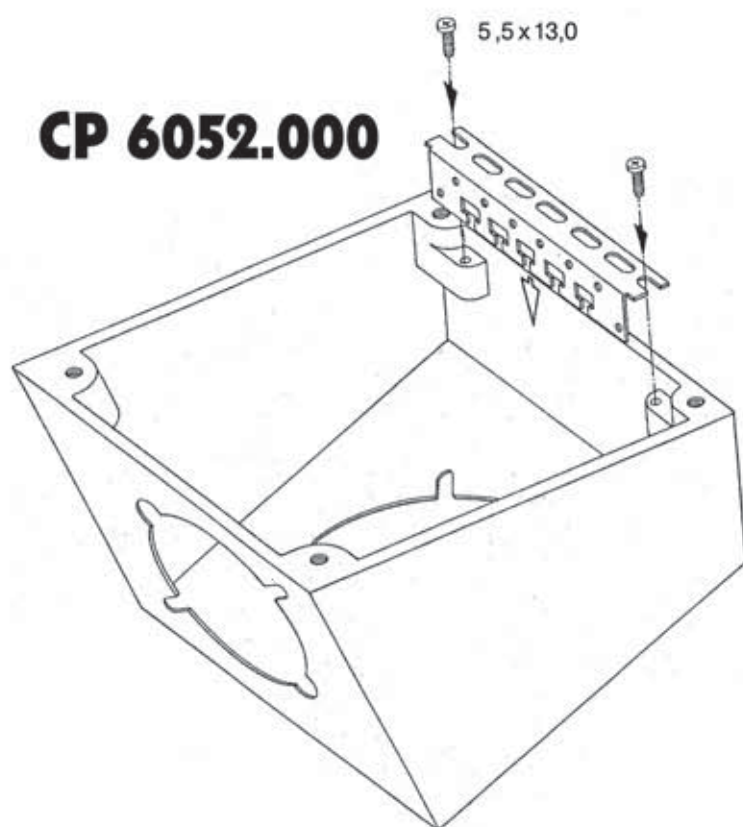(J)**CP 6052.000**

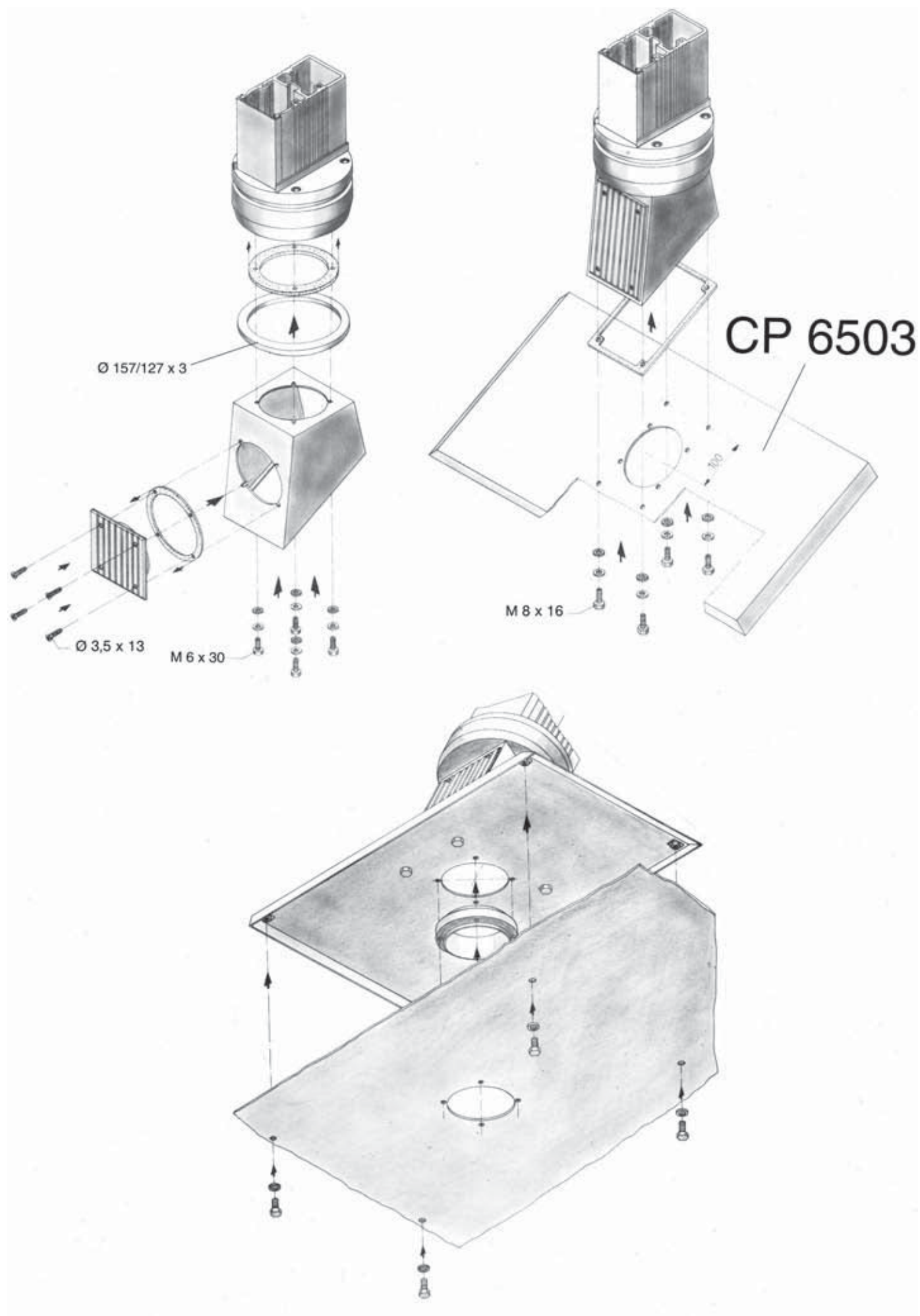

D

Wand-/Bodenbefestigung
CP 6160

GB

Wall/base fixing
CP 6160

F

Fixation murale et au sol
CP 6160

NL

Wand-/vloerbevestiging
CP 6160

S



Vägg-/Golvfäste
CP 6160


I

Giunto a flangia per fissaggio a
parete/pavimento CP 6160









E

Fijación de pared/suelo
CP 6160

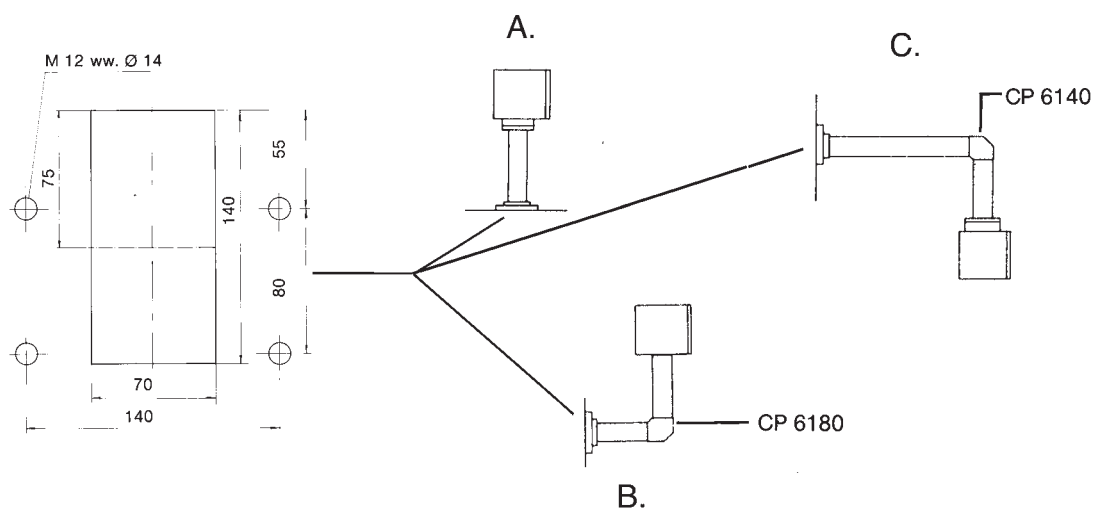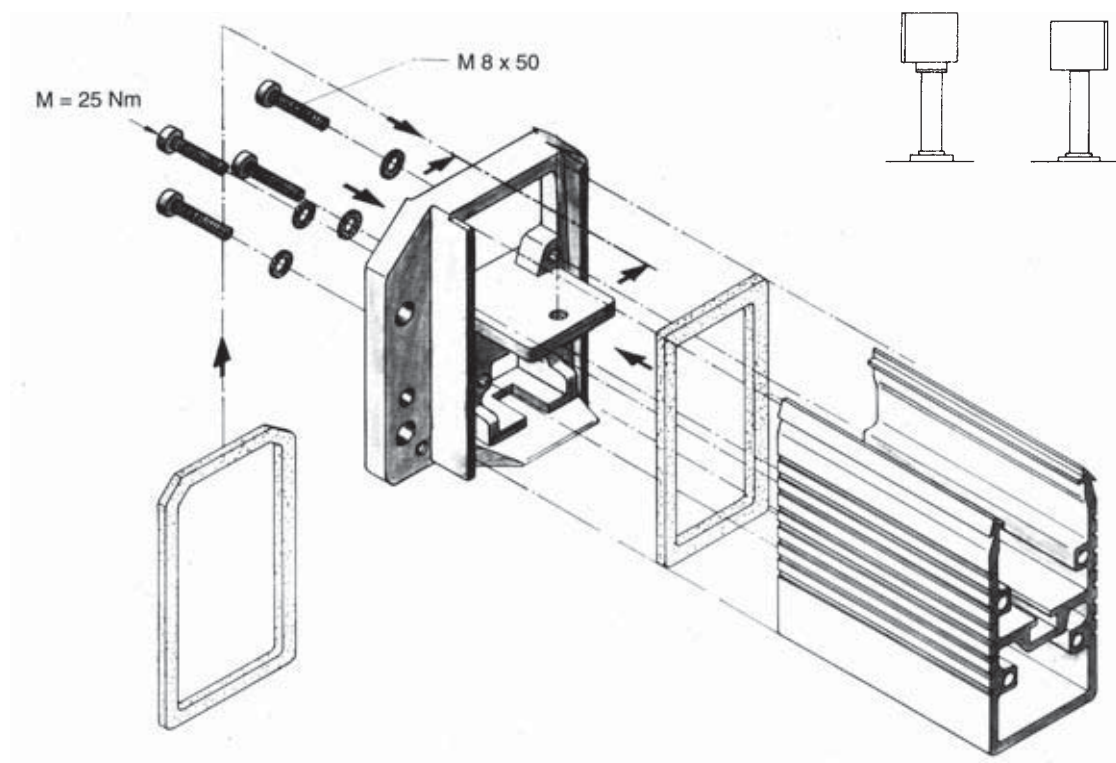J**A.**

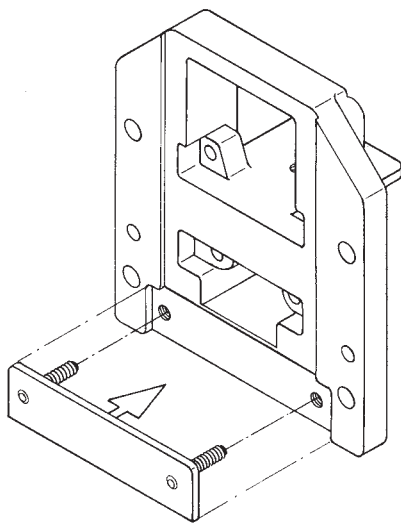

B., C.

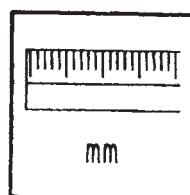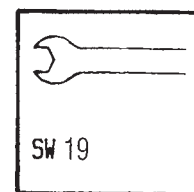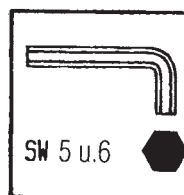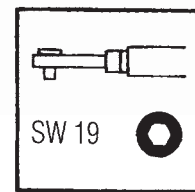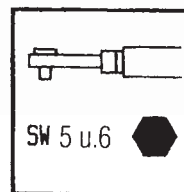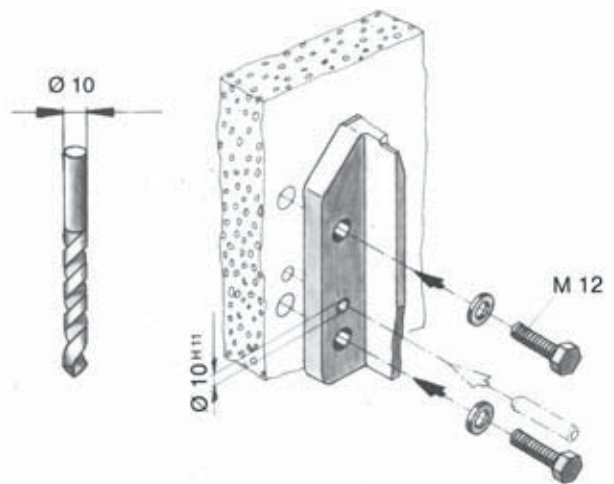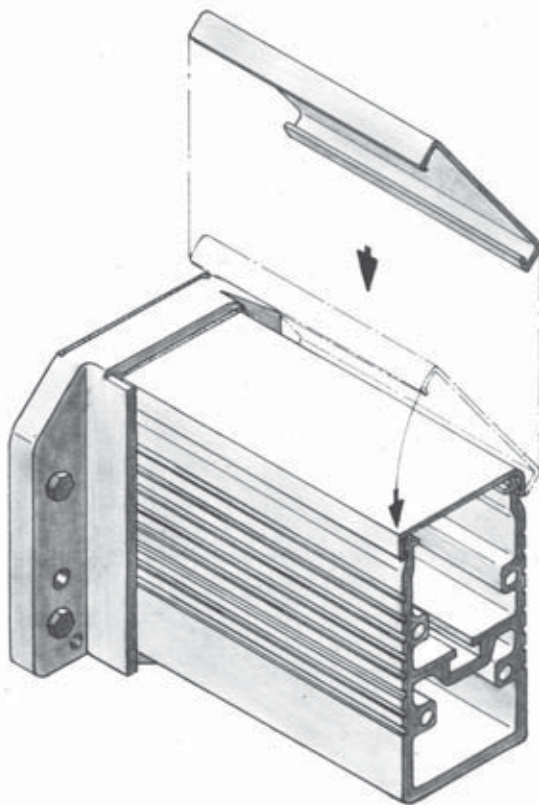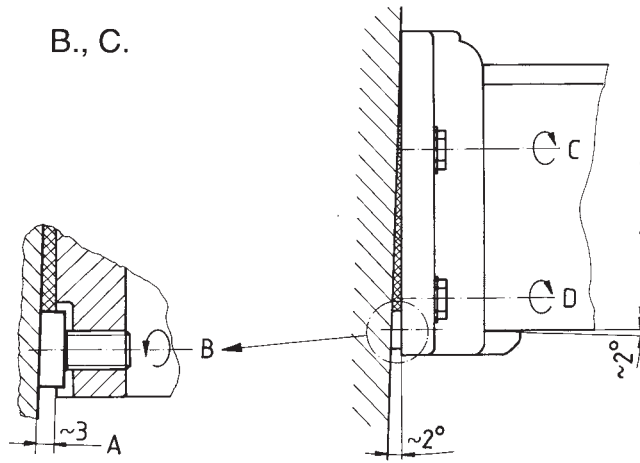

D

Aufsatzgelenk
CP 6170

GB

Top mounting joint
CP 6170

F

Articulation pour suspension
CP 6170

NL

Opzetscharnier
CP 6170

S




Vridled
CP 6170

I


Toretta articolata
CP 6170


E


Articulación superior
CP 6170

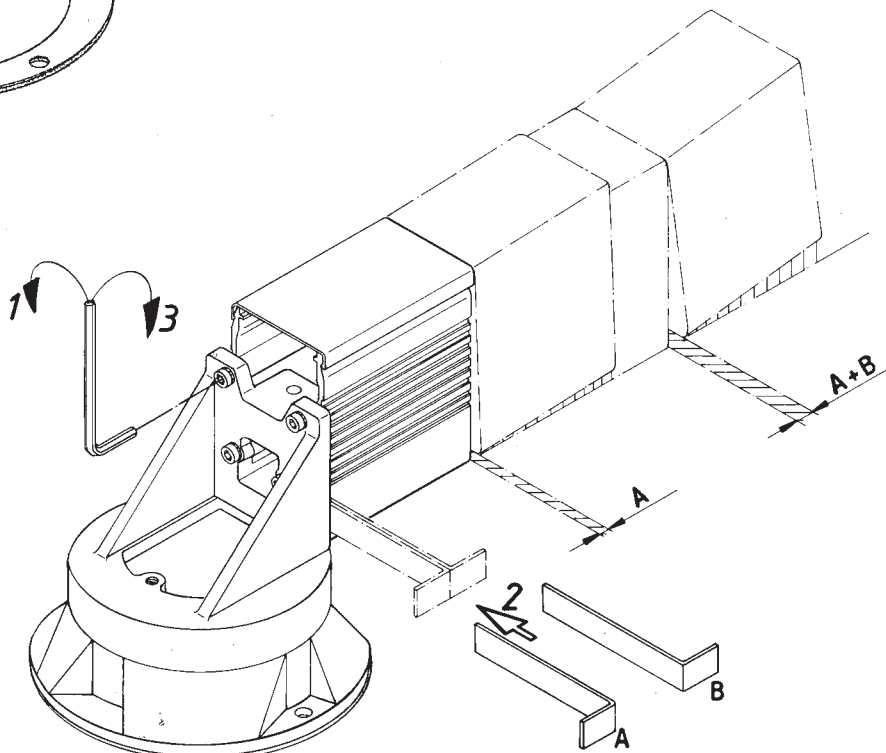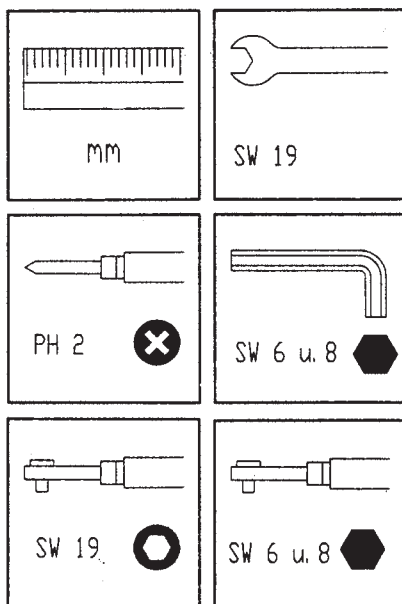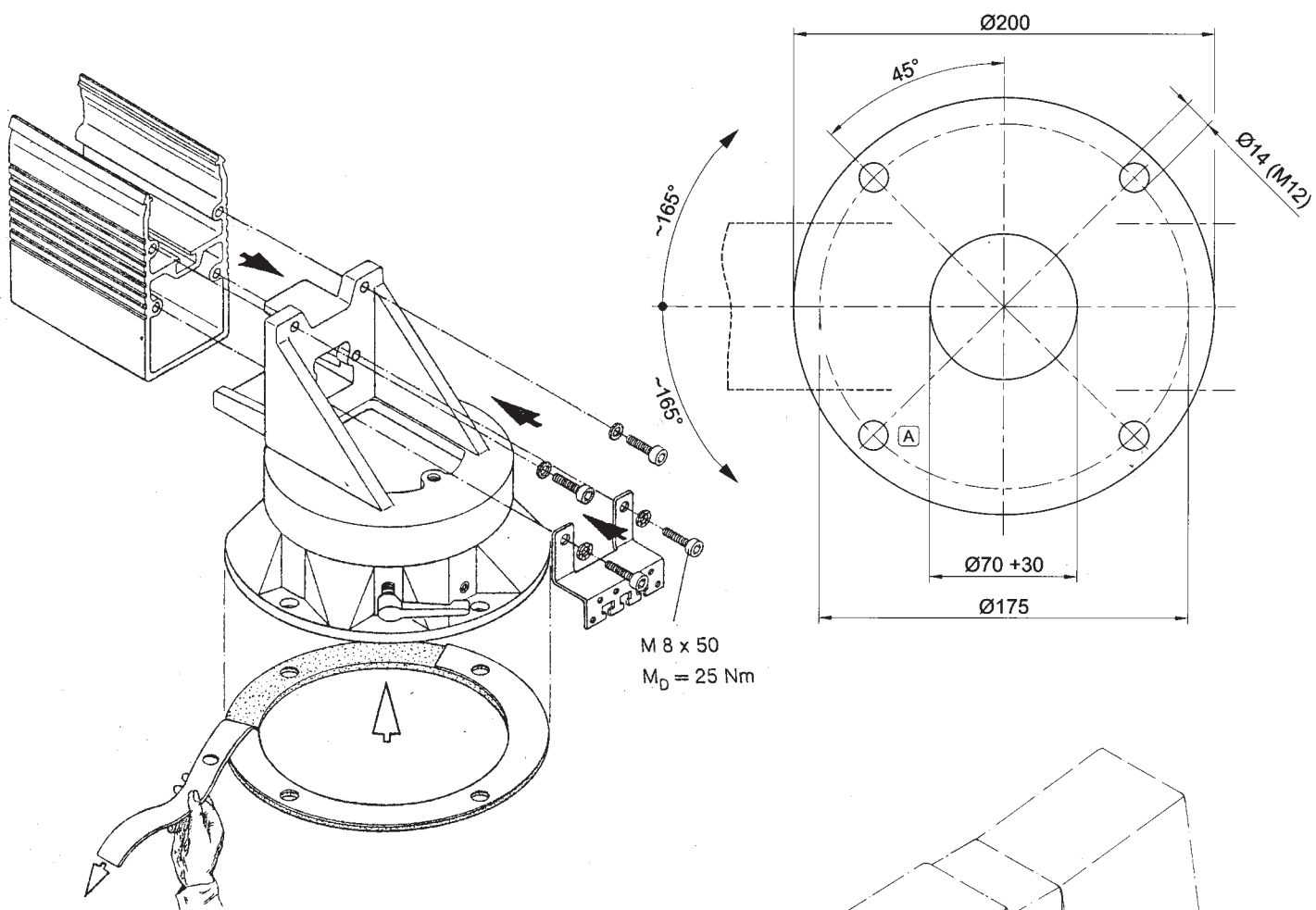J

CP 6205


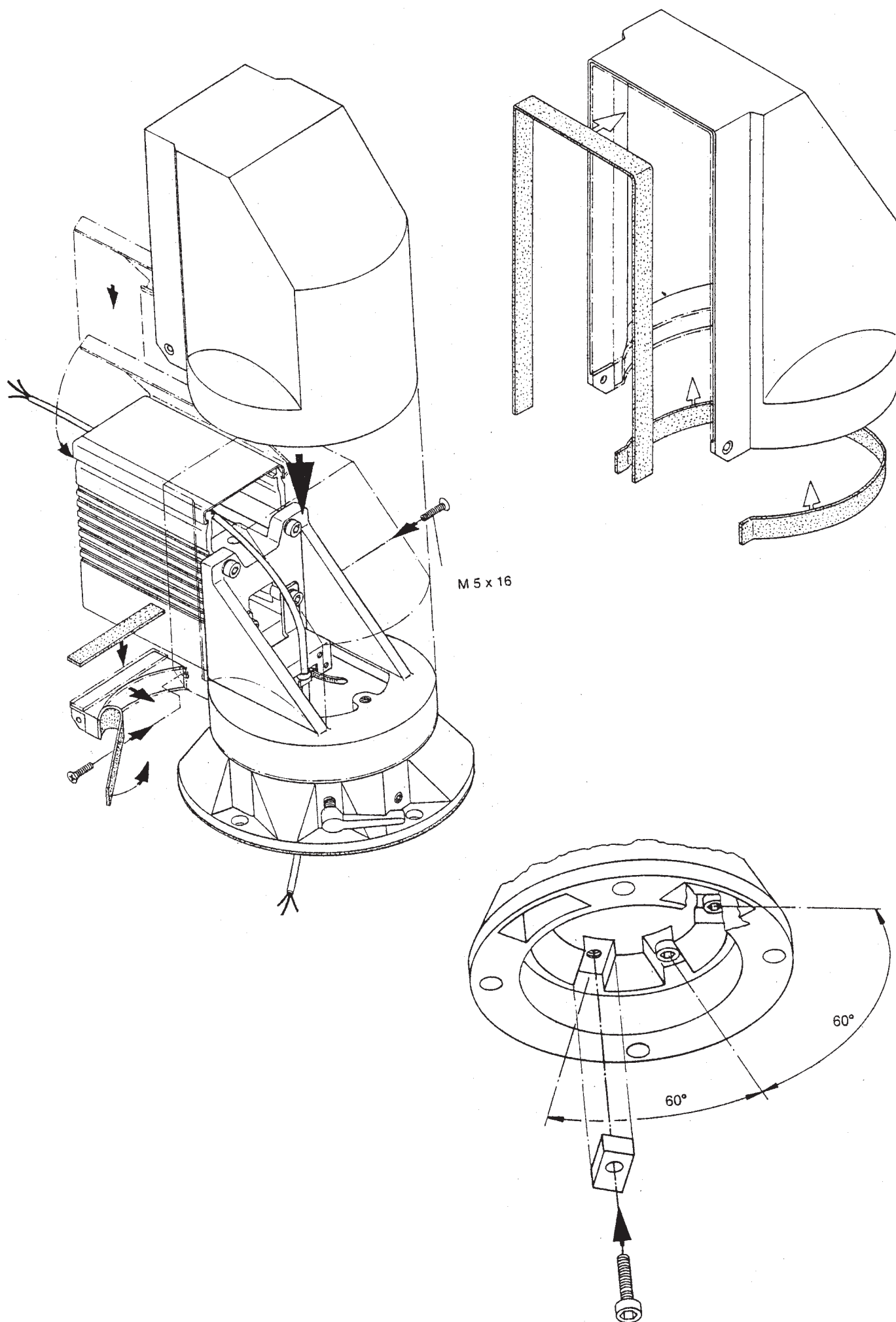


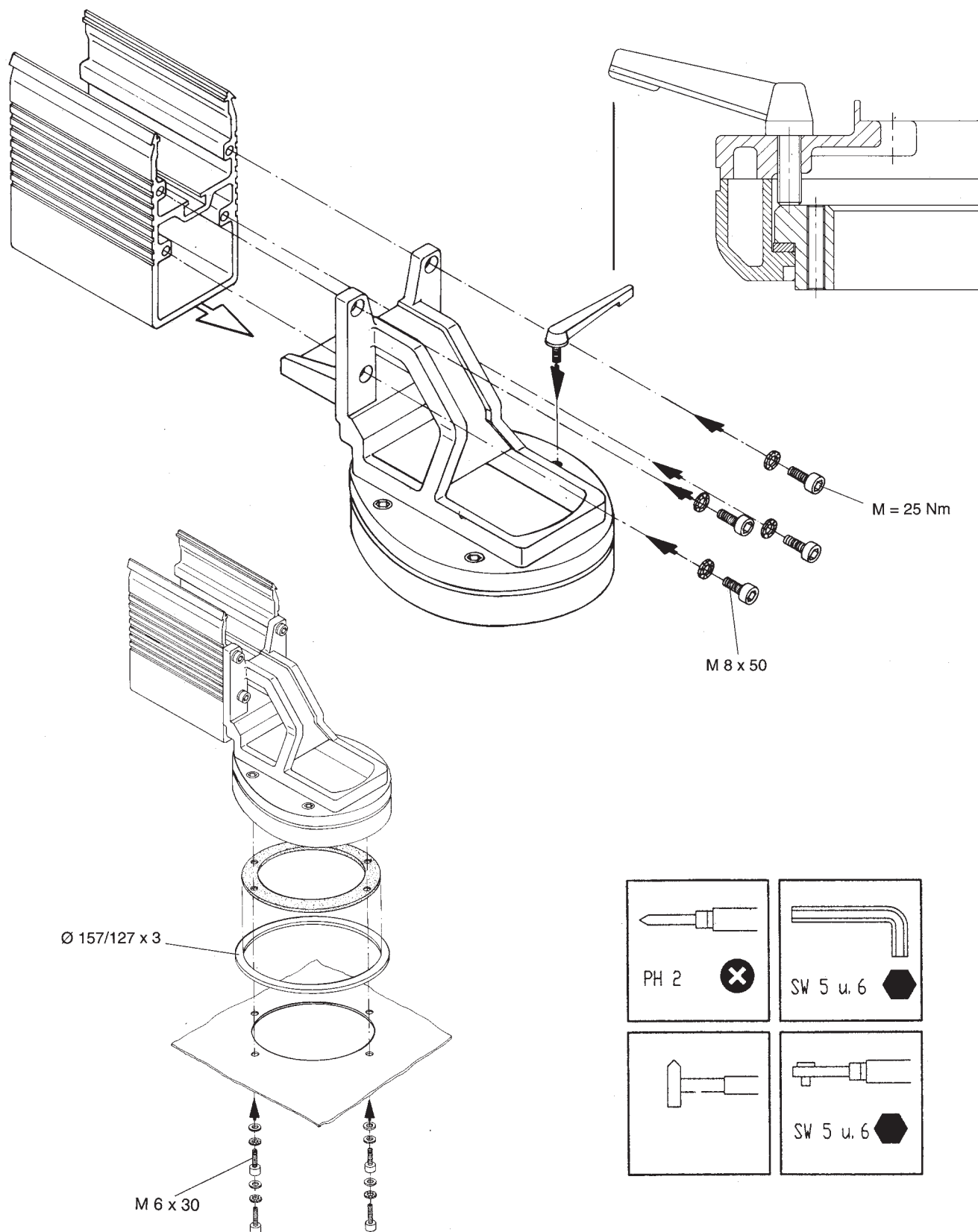DWinkelkupplung
CP 6040**GB**90°-angle coupling
CP 6040**F**Couplage d'angle 90°
CP 6040**NL**90° hoekkoppeling
CP 6040**S**90° vinkelled
CP 6040**I**Toretta articolata
CP 6040**E**Acoplamiento para ángulo de 90°
CP 6040**J**

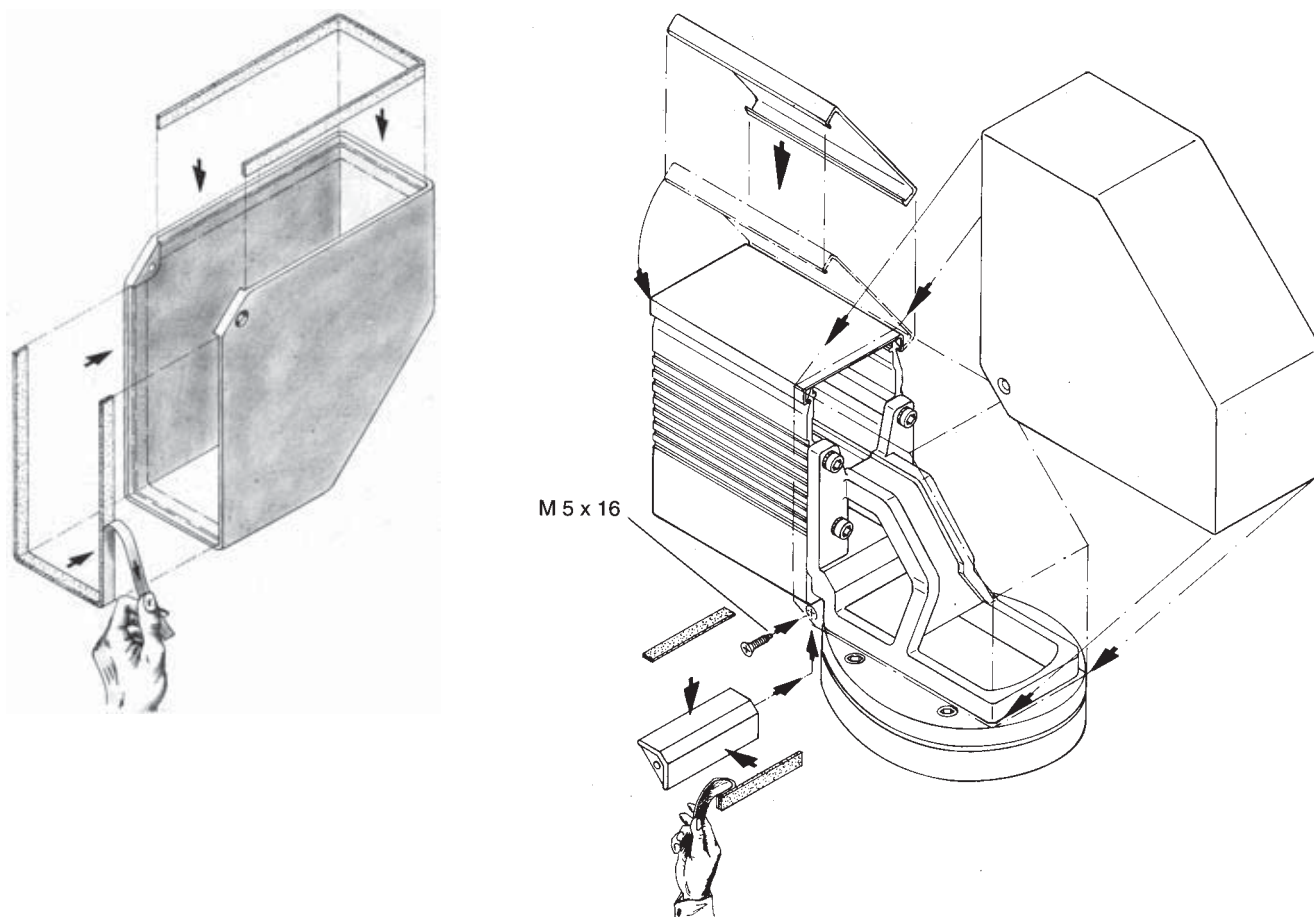

5x12, DIN 1474

M = 8-9 Nm

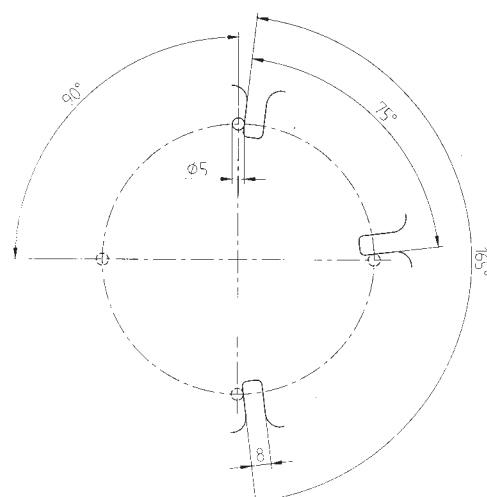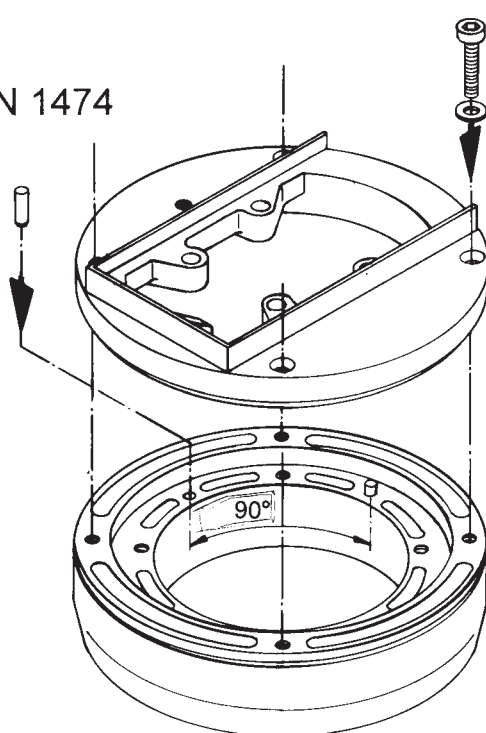



Schaltschrank-Systeme
Industrial Enclosures
Systèmes d'armoires électriques
Schackelkastsystemen
Apparatskåpssystem
Armadi per quadri di comando
Sistemas de armarios
エンクロージャーシステム



Elektronik-Aufbau-Systeme EL
Electronic Packaging EL
Systèmes d'intégration électronique EL
Electronic Packaging Systems EL
Elektronikuppbyggnad och inkapsling EL
Contenitori per elettronica EL
Sistemas para electrónica EL
エレクトロニクスシステム EL



System-Klimatisierung SK
System Climate Control SK
Systèmes de climatisation SK
Systemklimatisering SK
Systemklimatisering SK
Soluzioni di climatizzazione SK
Climatización de sistemas SK
システム空調 SK



Stromverteilung SV
Power Distribution SV
Distribution du courant SV
Stroomverdelingscomponenten SV
Strömfördelning SV
Distribuzione di corrente SV
Distribución de corriente SV
分電・配電 SV



IT-Solutions
IT Solutions
Solutions IT
Informatie en Communicatie Technologie
IT-lösningar
Soluzioni per IT
Soluciones TI
IT ソリューション



Communication Systems CS
Communication Systems CS
Solutions pour réseaux de communication CS
Outdoorbehuizingen CS
Utomhusskåp CS
Soluzioni outdoor CS
Sistemas para comunicaciones CS
通信システム CS

Rittal GmbH & Co. KG · Postfach 16 62 · D-35726 Herborn
 Telefon (0 2772) 5 05-0 · Telefax (0 2772) 5 05-23 19 · e-Mail: Info@rittal.de · Internet: <http://www.rittal.de>