


# Schaltschränke



## Pult-System CX

### Pult-Unterteil CX


Breite 600/800/1200/1600 mm

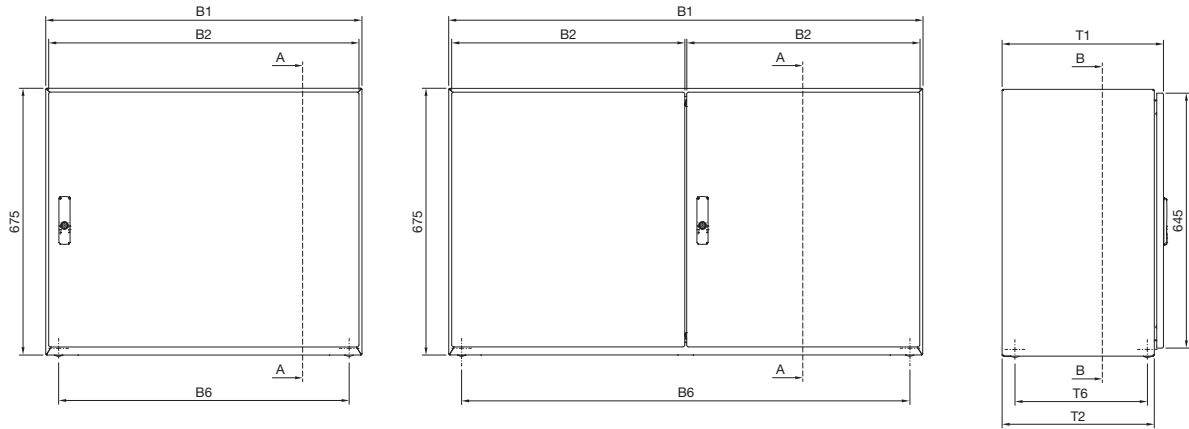


Montageplatte

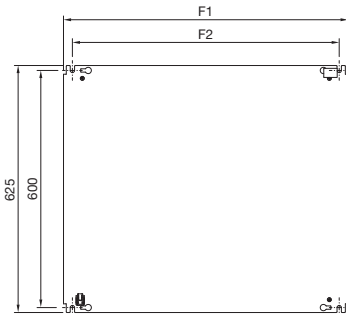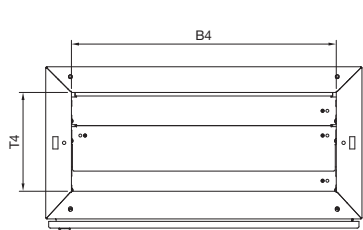


Schnitt A - A

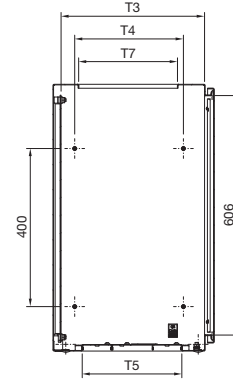

Schnitt B - B

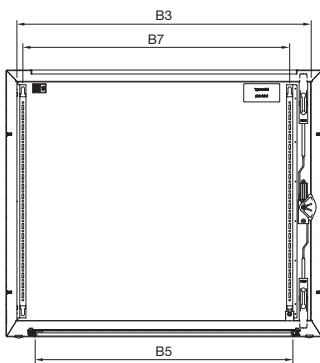

Schnitt B - B

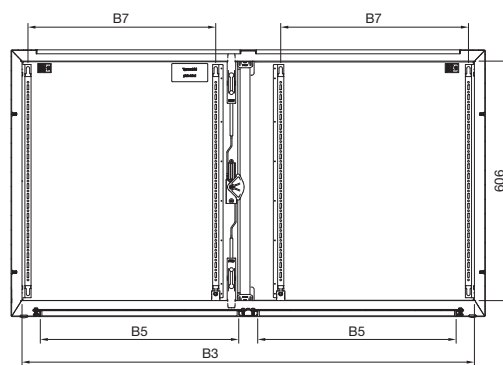

#### Schrank

- B1 = Gehäusebreite
- B2 = Türbreite
- B3 = Lichte Breite vorne
- B4 = Lichte Breite oben
- B5 = Lichte Breite unten
- B6 = Befestigungsabstand Sockel
- B7 = Befestigungsabstand Tür

- T1 = Gesamttiefe
- T2 = Gehäusetiefe
- T3 = Einbautiefe
- T4 = Lichte Tiefe oben
- T5 = Lichte Tiefe unten
- T6 = Befestigungsabstand Sockel
- T7 = Innenausbautiefe

#### Montageplatte

- F1 = Montageplattenbreite
- F2 = Mittenabstand der Befestigungsbohrungen

| Best.-Nr. CX | Breitenmaße<br>mm |     |        |     |      |      |     | Tiefenmaße<br>mm |     |     |     |     |     |     | Montageplatte<br>mm |      |
|--------------|-------------------|-----|--------|-----|------|------|-----|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------|------|
|              | B1                | B2  | B3     | B4  | B5   | B6   | B7  | T1               | T2  | T3  | T4  | T5  | T6  | T7  | F1                  | F2   |
| 6700.000     | 600               | 585 | 544,5  | 470 | 452  | 535  | 475 | 408              | 385 | 363 | 250 | 252 | 335 | 275 | 520                 | 475  |
| 6701.000     | 800               | 785 | 744,5  | 670 | 652  | 735  | 675 | 408              | 385 | 363 | 250 | 252 | 335 | 275 | 720                 | 675  |
| 6702.000     | 1200              | 585 | 1144,5 | 515 | 1052 | 1135 | 475 | 408              | 385 | 363 | 250 | 252 | 335 | 275 | 1120                | 1075 |
| 6703.000     | 1600              | 785 | 1544,5 | 615 | 1452 | 1535 | 675 | 408              | 385 | 363 | 250 | 252 | 335 | 275 | 1520                | 1475 |
| 6704.000     | 600               | 585 | 544,5  | 470 | 452  | 535  | 475 | 508              | 485 | 463 | 350 | 352 | 435 | 375 | 520                 | 475  |
| 6705.000     | 800               | 785 | 744,5  | 670 | 652  | 735  | 675 | 508              | 485 | 463 | 350 | 352 | 435 | 375 | 720                 | 675  |
| 6706.000     | 1200              | 585 | 1144,5 | 515 | 1052 | 1135 | 475 | 508              | 485 | 463 | 350 | 352 | 435 | 375 | 1120                | 1075 |
| 6707.000     | 1600              | 785 | 1544,5 | 615 | 1452 | 1535 | 675 | 508              | 485 | 463 | 350 | 352 | 435 | 375 | 1520                | 1475 |