
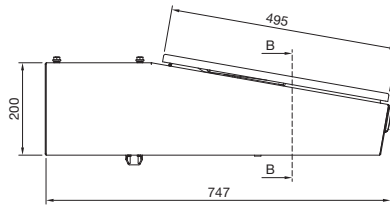


# Schaltschränke



## Pult-System CX

### Pult-Mittelteil CX


Breite 600/800 mm

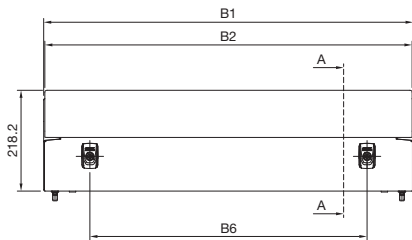


Schnitt A - A

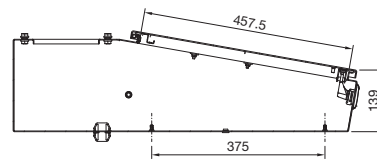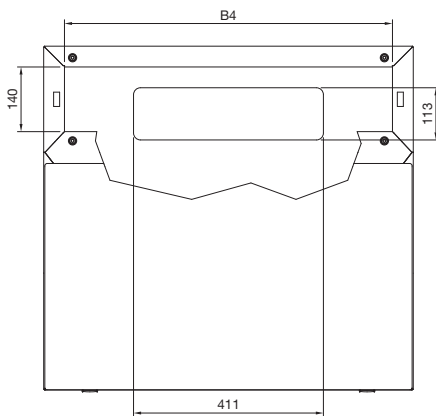

Schnitt B - B

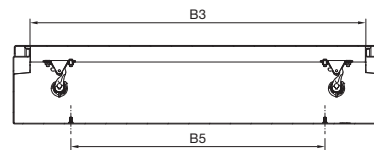

Innenansicht Deckel


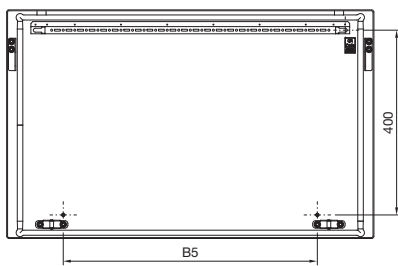


- B1 = Gehäusebreite
- B2 = Deckelbreite
- B3 = Lichte Breite vorne
- B4 = Lichte Breite hinten
- B5 = Befestigungsabstand Innenausbau
- B6 = Abstand Verschlüsse


Best.-Nr. CX	Breitenmaße mm					
	B1	B2	B3	B4	B5	B6
6710.000	600	595	527	510	350	400
6711.000	800	795	727	710	550	600

### Pult-Mittelteil CX



Breite 1200/1600 mm

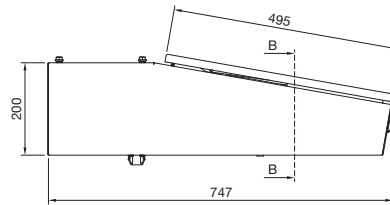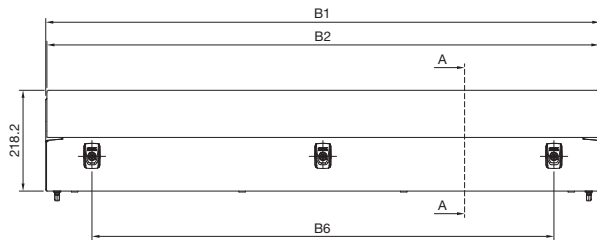


Schnitt A – A

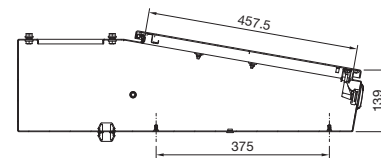

Schnitt B – B

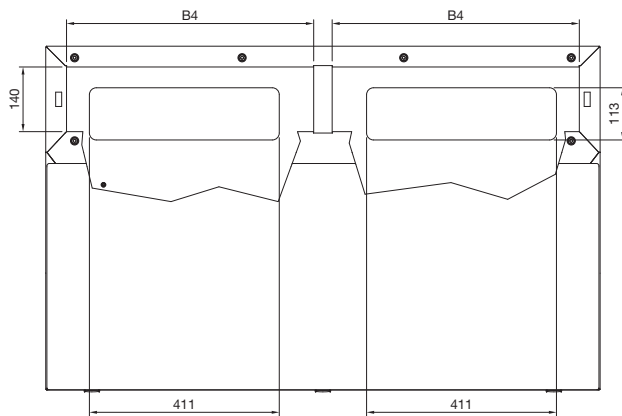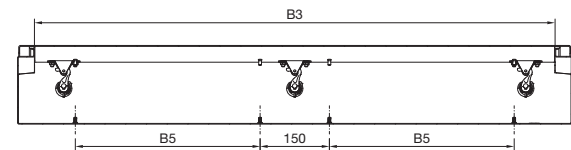

Innenansicht Deckel

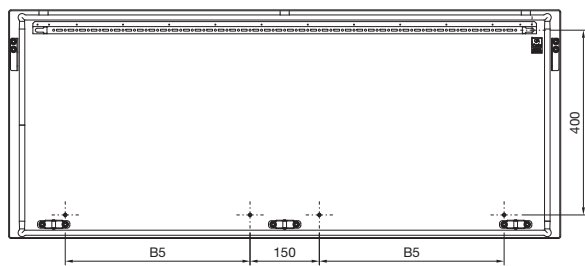

- B1 = Gehäusebreite
- B2 = Deckelbreite
- B3 = Lichte Breite vorne
- B4 = Lichte Breite hinten
- B5 = Befestigungsabstand Innenausbau
- B6 = Abstand Verschlüsse

Best.-Nr. CX	Breitenmaße mm					
	B1	B2	B3	B4	B5	B6
6712.000	1200	1195	1127	535	400	1000
6713.000	1600	1595	1527	735	600	1400