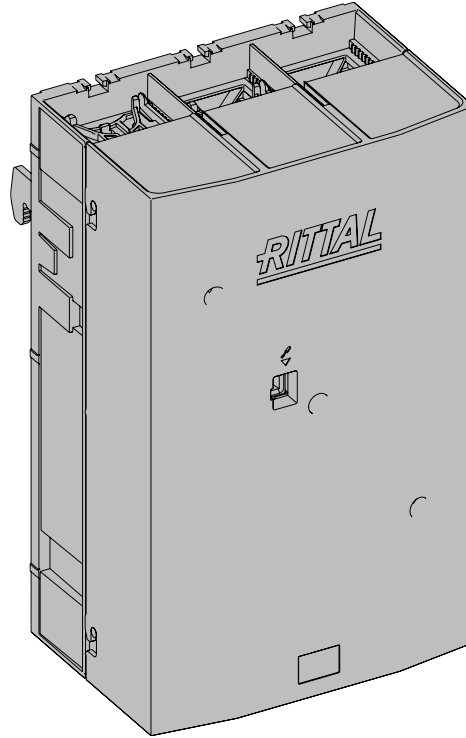
 

 
 








www.rittal.com

1 x



	Rundleiter mehrdrähtig Round conductor multi-wire Conducteur rond, multifilaire	Feindrähtig mit iso- lierter Aderendhülse Fine wires with insulated ferrule Fils fins, avec embout isolé	Feindrähtig mit uniso- lierter Aderendhülse Fine wires with uninsulated ferrule Fils fins, avec embouts non-isolés	Lamellierte Kupferschiene Laminated copper bar Barre de cuivre lamellée	Sektorleiter eindrähtig Sector conductor single-wire Conducteur sectoriel, unifilaire	Sektorleiter mehrdrähtig Sector conductor multi-wire Conducteur sectoriel, multifilaire	Flachkupferschiene Flat copper busbar Barre de cuivre plate	Feindrähtig Fine wires Fils fins
								
IEC	95 – 300 mm ²	95 – 300 mm ²	95 – 300 mm ²	10x32x1	120 – 240 mm ²	95 – 300 mm ²	30x10	95 – 300 mm ²
UL	AWG 3/0 – kcmil 550	–	–	10x32x1	AWG 4/0 – kcmil 450	AWG 3/0 – kcmil 550	–	–

TX30
★

0.6x4
—

