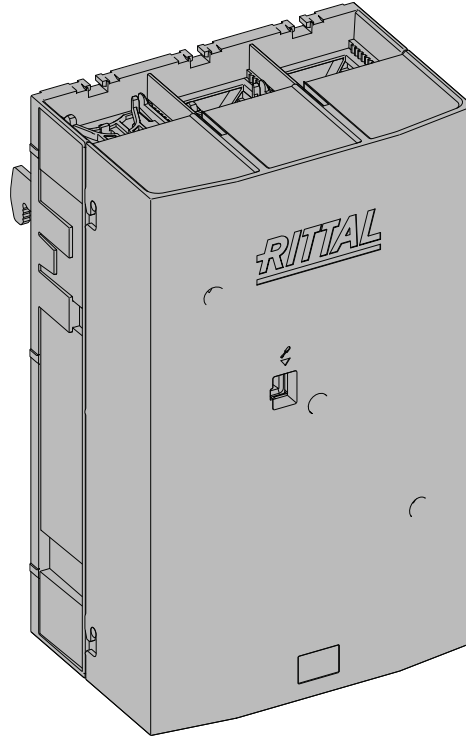
 

 
 







1 x



	Rundleiter mehrdrätig Round conductor multi-wire Conducteur rond, multifilaire	Feindrätig mit iso- lierter Aderendhülse Fine wires with insulated ferrule Fils fins, avec embout isolé	Feindrätig mit uniso- lierter Aderendhülse Fine wires with uninsulated ferrule Fils fins, avec embouts non-isolés	Lamellierte Kupferschiene Laminated copper bar Barre de cuivre lamellée	Sektorleiter eindrätig Sector conductor single-wire Conducteur sectoriel, unifilaire	Sektorleiter mehrdrätig Sector conductor multi-wire Conducteur sectoriel, multifilaire	Flachkupferschienen Flat copper busbars Barres de cuivre plates
							
IEC	95 — 300 mm ²	95 — 300 mm ²	2 x 10x32x1	2 x 10x24x1	120 — 240 mm ²	95 — 300 mm ²	30x10
UL	AWG 3/0 – 550	AWG 3/0 – 550	–	–	AWG 4/0 – 450	AWG 3/0 – 550	–

TX30



0.6x4

