


Systemausbau

Dach

VX Schutzdach

Edelstahl

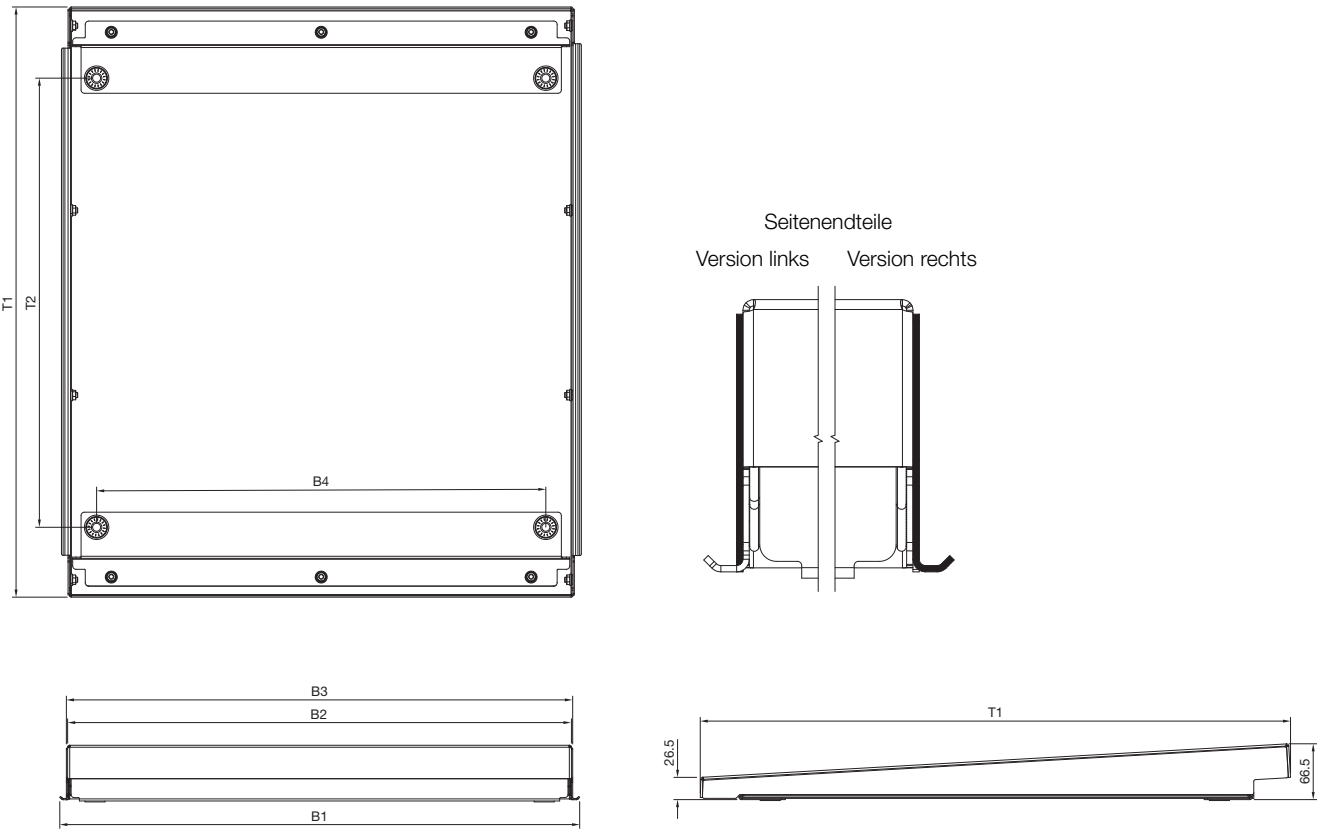

- B1 = Gesamtbreite Schutzdach mit Seitenendteilen
B2 = Breite Schutzdach mit Seitenendteilen
B3 = Breite Schutzdach ohne Seitenendteilen
B4 = Abstand Montagepunkte Schrank
- T1 = Gesamttiefe Schutzdach
T2 = Abstand Montagepunkte Schrank

Best.-Nr. VX		Für Schrankbreite mm	Für Schranktiefe mm	Breitenmaße mm				Tiefenmaße mm	
Schutzdach	Seitenendteile			B1	B2	B3	B4	T1	T2
8604.455	8104.460	600	400	619,2	603	600	535	503	335
8605.455	8105.460	600	500	619,2	603	600	535	603	435
8606.455	8106.460	600	600	619,2	603	600	535	703	535
8608.455	8108.460	600	800	619,2	603	600	535	903	735
8806.455	8106.460	800	600	819,2	803	800	735	703	535
8808.455	8108.460	800	800	819,2	803	800	735	903	735