


Schalschränke

Ex-Gehäuse

Ex-Gehäuse Kunststoff AX


Leergehäuse mit scharnierter Tür

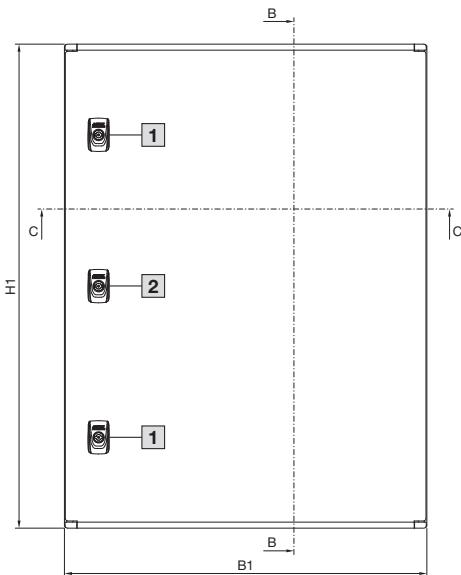

[1] Nicht bei 9202.100


[2] Mittenverschluss nur bei
9202.100, 9208.100, 9209.100

Schnitt C – C

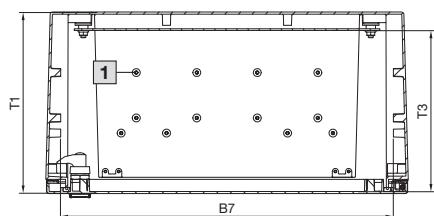


[1] Befestigungsdome für Innenausbau
(keine Befestigungsdome in Dach und
Boden bei 9202.100, 9203.100)

Innenansicht der Tür

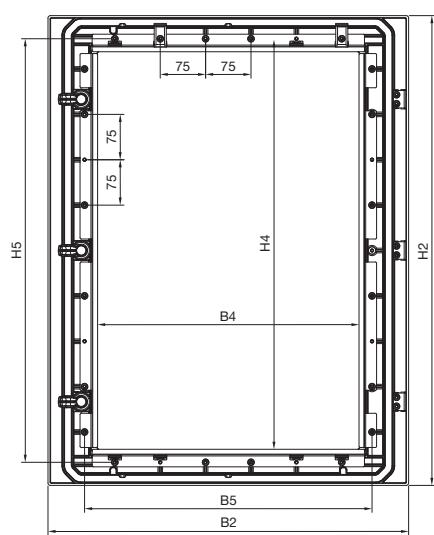




Rückseite

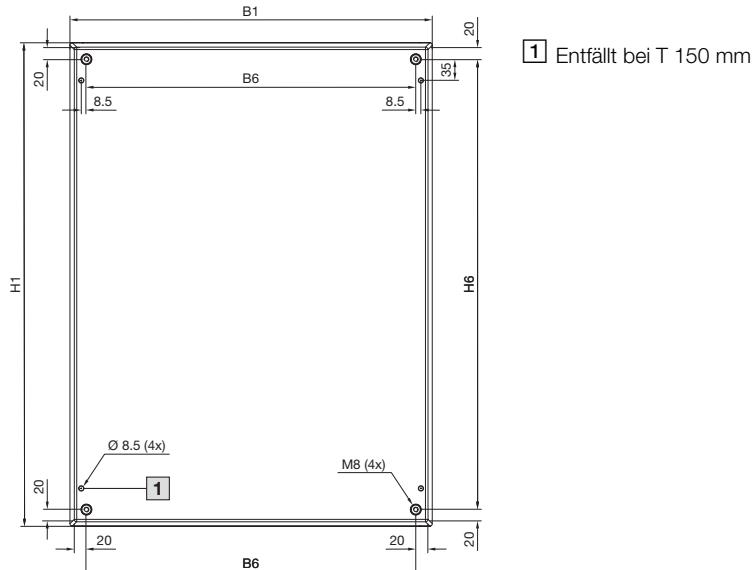

Ex-Gehäuse Kunststoff AX

Leergehäuse mit scharnierter Tür

Schnitt B – B

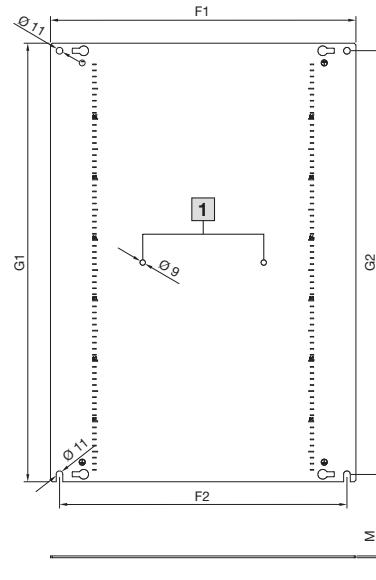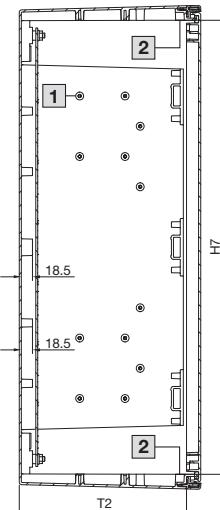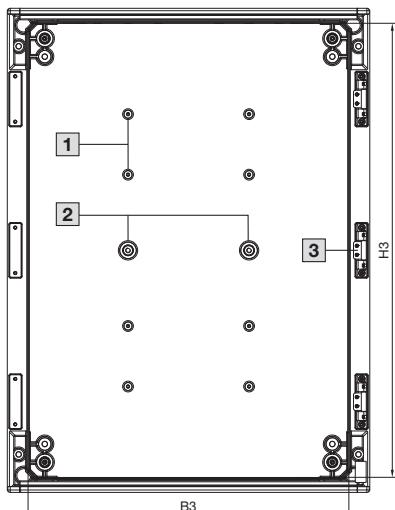

- [1] Befestigungsdome auf Rückwand (entfallen bei 9202.100, 9203.100)
- [2] Mittenbefestigung für Montageplatte (entfällt bei 9202.100, 9203.100, 9204.100)
- [3] Zusätzliches Scharnier in der Mitte nur bei 9208.100, 9209.100

- [1] Befestigungsdome für Innenausbau
- [2] Vorbereitung für Direktmontage eines Türpositionsschalters

- [1] Mittenbefestigung für Montageplatte (entfällt bei 9202.100, 9203.100, 9204.100)

Schrank

B1 = Gehäusebreite (Gesamtbreite)
 B2 = Türbreite
 B3 = Lichte Breite Gehäuseöffnung
 B4 = Lichte Breite zwischen Türverstärkung
 B5 = Befestigungsabstand Türverstärkung
 B6 = Breiten-Befestigungsabstand Gehäuse
 B7 = Befestigungsabstand lichte Gehäusebreite

H1 = Gehäusehöhe (Gesamthöhe)
 H2 = Türhöhe
 H3 = Lichte Höhe Gehäuseöffnung
 H4 = Lichte Höhe zwischen Türverstärkung
 H5 = Befestigungsabstand Türverstärkung
 H6 = Höhen-Befestigungsabstand Gehäuse
 H7 = Befestigungsabstand lichte Gehäusehöhe
 T1 = Gesamttiefe
 T2 = Gehäusetiefe
 T3 = Einbautiefe (Abstand Türinnenseite zur Montageplatte)

Montageplatte
 F1 = Montageplattenbreite
 F2 = Mittenabstand der Befestigungsbohrungen
 G1 = Montageplattenhöhe
 G2 = Mittenabstand der Befestigungsbohrungen
 M = Montageplattenstärke

Best.-Nr. AX	Breitenmaße mm							Höhenmaße mm							Tiefenmaße mm			Montageplatte mm				
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	T1	T2	T3	F1	F2	G1	G2	M
9202.100	250	245,9	176,6	82	125	202,2	200	350	326,4	300,6	207	250	302,2	300	150	126,5	116	155	125	275	250	2,5
9203.100	300	295,9	226,6	132	175	249,5	250	400	376,4	350,6	257	300	349,5	350	200	176,5	166	205	175	325	300	2,5
9204.100	400	395,9	326,6	232	275	349,5	350	400	376,4	350,6	257	300	349,5	350	200	176,5	166	305	275	325	300	2,5
9205.100	400	395,9	326,6	232	275	349,5	350	600	576,4	550,6	457	500	549,5	550	200	176,5	166	305	275	525	500	3
9206.100	600	595,9	526,6	432	475	549,5	550	600	576,4	550,6	457	500	549,5	550	200	176,5	166	505	475	525	500	3
9207.100	500	495,9	426,6	332	375	444,3	450	500	476,4	450,6	357	400	444,3	450	300	276,5	266	405	375	425	400	3
9208.100	600	595,9	526,6	432	475	544,3	550	800	776,4	750,6	657	700	744,3	750	300	276,5	266	505	475	725	700	3
9209.100	800	795,9	726,6	632	675	744,3	750	1000	976,4	950,6	857	900	944,3	950	300	276,5	266	705	675	925	900	3