



### GA-alumiinikotelot

Päälueetelo 33, sivu 32


Rakenne A

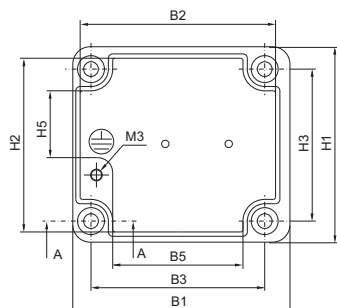


Rakenne B

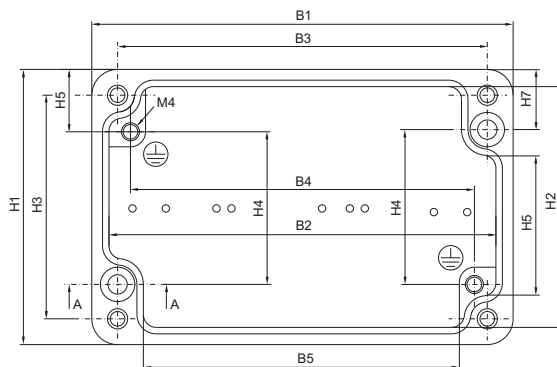



Leikkaus A – A

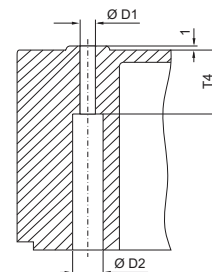

Rakenne C

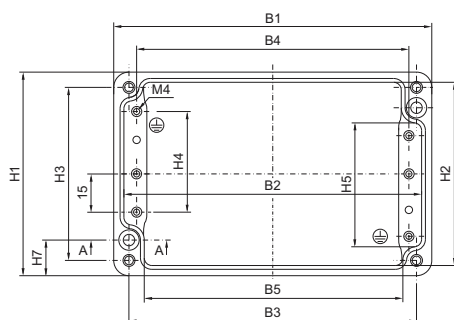

Rakenne D

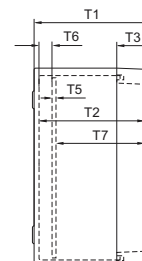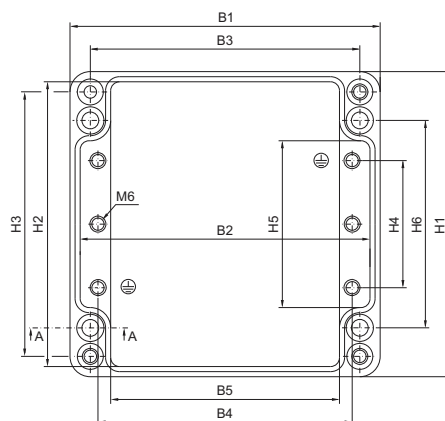

**Ohje:** Asiakkaan omat sisärakenteet eivät saa ylittää asennuslevyn leveys- ja korkeusmittoja. Koteloiissa, joihin ei ole saatavana asennuslevyä, ovat voimassa seuraavat mitat:

| Til.nro GA | Leveys mm | Korkeus mm |
|------------|-----------|------------|
| 9100.210   | 43        | 38         |
| 9101.210   | 48        | 54         |
| 9102.210   | 88        | 54         |
| 9103.210   | 140       | 54         |
| 9104.210   | 64        | 69         |
| 9106.210   | 164       | 69         |
| 9107.210   | 239       | 69         |
| 9111.210   | 347       | 107        |

| Til.nro GA | Rakenne | Leveysmitta mm |     |     |     |     | Korkeusmitta mm |     |     |     |     |     |    | Syvyysmitta mm |     |    |      |     |     |      | Halkaisija mm |      |
|------------|---------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----------------|-----|----|------|-----|-----|------|---------------|------|
|            |         | B1             | B2  | B3  | B4  | B5  | H1              | H2  | H3  | H4  | H5  | H6  | H7 | T1             | T2  | T3 | T4   | T5  | T6  | T7   | D1            | D2   |
| 9100.210   | A       | 50             | 45  | 40  | –   | 30  | 45              | 40  | 35  | –   | 18  | –   | –  | 30             | 25  | 6  | 5    | –   | –   | –    | 4,3           | 7    |
| 9101.210   | B       | 58             | 50  | 46  | 40  | 34  | 64              | 56  | 52  | 33  | 32  | –   | 14 | 34             | 29  | 9  | 8    | –   | –   | –    | 4,5           | 8    |
| 9102.210   | B       | 98             | 90  | 86  | 81  | 74  | 64              | 57  | 52  | 33  | 32  | –   | 14 | 35             | 29  | 10 | 8    | –   | –   | –    | 4,5           | 8    |
| 9103.210   | B       | 150            | 142 | 138 | 132 | 126 | 64              | 56  | 52  | 33  | 32  | –   | 14 | 35             | 28  | 10 | 9    | –   | –   | –    | 4,5           | 7,8  |
| 9104.210   | C       | 75             | 66  | 63  | 56  | 52  | 80              | 71  | 68  | 39  | 48  | –   | 14 | 57             | 50  | 15 | 9,5  | –   | –   | –    | 4,5           | 8    |
| 9105.210   | C       | 125            | 116 | 113 | 106 | 99  | 80              | 71  | 68  | 39  | 48  | –   | 14 | 57             | 50  | 15 | 10   | 1,5 | 6   | 42,5 | 4,5           | 8    |
| 9106.210   | C       | 175            | 166 | 163 | 156 | 152 | 80              | 71  | 68  | 39  | 48  | –   | 14 | 57             | 50  | 15 | 8    | 1,5 | 6   | 42,5 | 4,5           | 7    |
| 9107.210   | C       | 250            | 241 | 238 | 231 | 226 | 80              | 71  | 68  | 39  | 48  | –   | 14 | 57             | 50  | 15 | 9,5  | 1,5 | 6   | 42,5 | 4,5           | 7,5  |
| 9108.210   | D       | 122            | 112 | 106 | 95  | 90  | 120             | 111 | 104 | 52  | 64  | 82  | –  | 80             | 72  | 20 | 15,5 | 1,5 | 8   | 62,5 | 6,5           | 10,5 |
| 9110.210   | D       | 220            | 211 | 204 | 195 | 183 | 120             | 111 | 104 | 50  | 64  | 82  | –  | 91             | 82  | 30 | 15   | 1,5 | 9   | 71,5 | 6,7           | 11   |
| 9111.210   | D       | 360            | 349 | 344 | 333 | 322 | 120             | 111 | 104 | 48  | 62  | 82  | –  | 82             | 72  | 20 | 9    | 2   | 8,5 | 61,5 | 6,5           | 10,8 |
| 9112.210   | D       | 160            | 151 | 140 | 132 | 120 | 160             | 151 | 140 | 76  | 89  | 110 | –  | 91             | 82  | 20 | 20   | 2   | 8,5 | 71,5 | 7             | 12   |
| 9113.210   | D       | 260            | 251 | 240 | 230 | 220 | 160             | 151 | 140 | 76  | 90  | 110 | –  | 91             | 82  | 20 | 19   | 1,5 | 8,5 | 72   | 7             | 13   |
| 9114.210   | D       | 360            | 350 | 340 | 330 | 316 | 160             | 151 | 140 | 76  | 89  | 110 | –  | 91             | 82  | 20 | 19   | 2   | 9   | 71   | 7             | 13,5 |
| 9116.210   | D       | 202            | 190 | 180 | 170 | 159 | 232             | 221 | 210 | 144 | 159 | 180 | –  | 111            | 102 | 20 | 21   | 2   | 9   | 91   | 6             | 13   |
| 9117.210   | D       | 280            | 271 | 260 | 250 | 239 | 232             | 221 | 210 | 144 | 159 | 180 | –  | 111            | 102 | 20 | 21   | 2   | 9   | 91   | 6             | 13   |
| 9118.210   | D       | 334            | 321 | 310 | 300 | 289 | 233             | 223 | 210 | 144 | 160 | 180 | –  | 111            | 102 | 20 | 25   | 2   | 9   | 91   | 6,4           | 13,5 |
| 9119.210   | D       | 330            | 321 | 310 | 300 | 290 | 230             | 221 | 210 | 144 | 160 | 180 | –  | 181            | 170 | 20 | 9    | 2   | 9   | 159  | 7,5           | 11   |