




Schaltschränke

Bediengehäuse

Compact-Panel

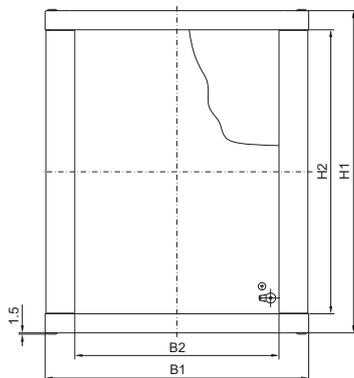

Montageausschnitte
für Tragarmanschluss CP 40, Stahl

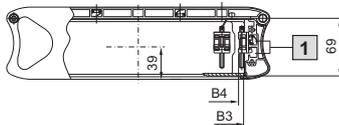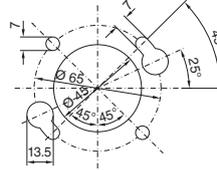

1 Nuten für Federmuttern M5

Best.-Nr. CP (mit Tragarmanschluss CP 40, Stahl)	6340.000	6340.100	6340.300	6340.400
Breite (B1) mm	241	241	315	315
Höhe (H1) mm	238	388	238	388
Tiefe (T1) mm	87	87	87	87
B2 = Lichte Gehäusebreite	170	170	244	244
B3 = Frontplattenbreite	178	178	252	252
B4 = Lichte Breite zwischen Schraubspanner	164	164	238	238
H2 = Lichte Gehäusehöhe	192	342	192	342
H3 = Frontplattenhöhe	200	350	200	350
H4 = Lichte Höhe zwischen Schraubspanner	186	336	186	336