


PC-Schranksysteme

Mit Tastatur-Schublade

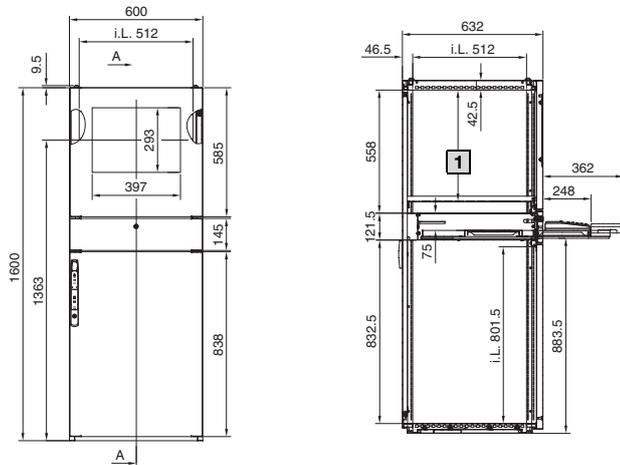

1 Max. 504,5 verstellbar im 25 mm-Raster

| | | | | Best.-Nr. PC |
|---------------------|--|----------------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | 4650.100 |
| | | | | Breite mm |
| | | | | 600 |
| | | | | Höhe mm |
| | | | | 1600 |
| | | | | Tiefe mm |
| | | | | 632 |
| Lieferumfang | Ausführung | Material | Oberfläche/Farbe | |
| Gehäuse | oben und seitlich geschlossen, unten offen | Edelstahl, 1,5 mm | Strichschliff, Korn 400 | ■ |
| | Bodenbleche, dreiteilig | Edelstahl, 1,5 mm | | |
| Tür hinten | mit Stangenverschluss und Doppelbart-Einsatz, rechts scharniert | Edelstahl, 2,0 mm | Strichschliff, Korn 400 | ■ |
| Sichttür oben | von innen verriegelt ¹⁾ , rechts scharniert | Edelstahl, 1,5 mm | Strichschliff, Korn 400 | ■ |
| | Sichtscheibe | Sicherheitsglas ESG 4,0 mm | | |
| Geräteboden | gelocht, fest eingebaut | Stahlblech, 1,5 mm | RAL 7015 | ■ |
| Schublade | Gehäuse | Stahlblech, 1,25 mm | RAL 7035 | |
| | Tastatur-Auszug mit Kabelträger sowie Mousepad-Auszug | Stahlblech, 1,5 mm | RAL 7035 | ■ |
| | Blende, eingeklappt als Handballenauflage, mit Verschluss, Schließung Nr. 3524 E | Edelstahl, 1,25 mm | Strichschliff, Korn 400 | |
| | ¹⁾ mit Entriegelung für Sichttür oben | | | ■ |
| Tür unten | mit Stangenverschluss und Doppelbart-Einsatz, rechts scharniert | Edelstahl, 1,5 mm | Strichschliff, Korn 400 | ■ |