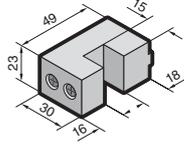


Stromverteilung

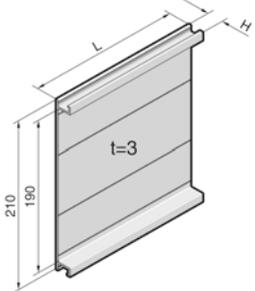
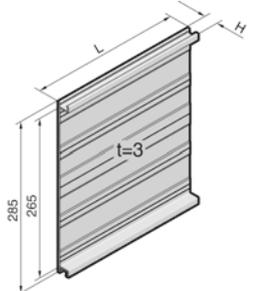
RiLine Zubehör: Lamellierte Kupferschienen/Berührungsschutz

Universalhalter

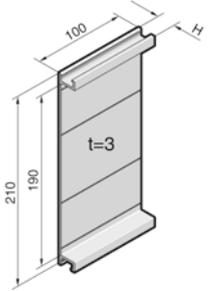
Zur Befestigung von lamellierten Kupferschienen	
Für lamellierte Kupferschienen mm	5 x 20 x 1 – 10 x 63 x 1 ¹⁾
Best.-Nr. SV	3079.000

¹⁾ Anzahl der Lamellen x Lamellenbreite x Lamellendicke

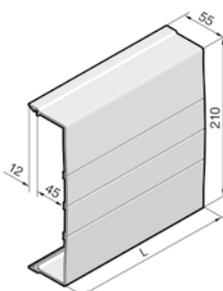
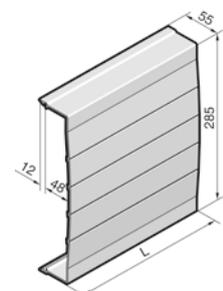
Bodenwanne

Für 60 mm Schienensysteme						
Approbation: c  US LISTED E191125						
Für RiLine Schienensystem		3-polig			4-polig	
		Flachschiene	PLS 800	PLS 1600	Flachschiene	PLS 1600 PLUS
Höhe (H) mm		19,5	32	43	19,5	43
		Best.-Nr. SV			Best.-Nr. SV	
Länge (L) mm		500	9340.100 	9341.100 	9342.100 	-
		700	9340.110 	9341.110 	9342.110 	-
		900	9340.120 	9341.120 	9342.120 	-
		1100	9340.130 	9341.130 	9342.130 	9340.134 
		2400	9340.170 	9341.170 	9342.170 	9342.134 

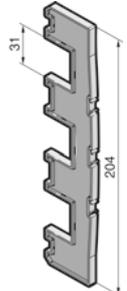
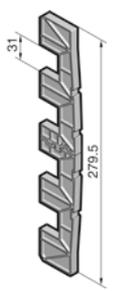
Bodenwannen-Zwischenstück

Für 60 mm Schienensysteme				
Approbation: c  US LISTED E191125				
Für RiLine Schienensystem		3-polig		
		Flachschiene	PLS 800	PLS 1600
Höhe (H) mm		19,5	32	43
Best.-Nr. SV		9340.140 	9341.140 	9342.140 

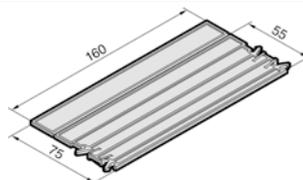
Abdeckprofile

Für 60 mm Schienensysteme Hinweis: – Bei Belastung des Abdeckprofils von vorne ist die Stützblende zur Stabilisierung erforderlich Approbation: c  US LISTED E191125					
	Für RiLine Schienensystem		Für RiLine Schienensystem		
	3-polig		4-polig		
	Flachschiene	PLS 800	PLS 1600	Flachschiene	PLS 1600 PLUS
Länge (L) mm	Best.-Nr. SV 700 9340.200 		Best.-Nr. SV 1100 –		
	1100 9340.210 		9340.214 		

Stützblende für Abdeckprofil

Für 60 mm Schienensysteme Approbation: c  US LISTED E191125					
	Für RiLine Schienensystem		Für RiLine Schienensystem		
	3-polig		4-polig		
	Flachschiene	PLS 800	PLS 1600	Flachschiene	PLS 1600 PLUS
Best.-Nr. SV	9340.220 		9340.224 		

Trennstege

Für 60 mm Schienensysteme Approbation: c  US LISTED E191125	
	Best.-Nr. SV 9340.230 