
 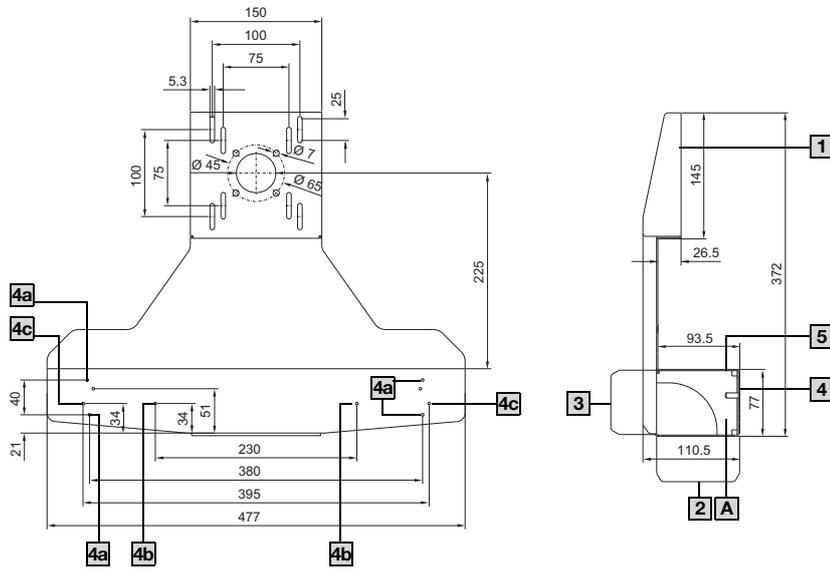


 
TFT-Halter

2383.030



Ansicht **A**

Montageausschnitt  

Montageausschnitt  

1

- VESA 75 oder 100 starr
- VESA 75 und Neigungsverstellung über IW 6206.460

2

- Gehäuse-Befestigung/-Kupplung mit Tragarmanschluss
- □ 90 x 71 mm
- □ 120 x 65 mm

3

- Gehäuse-Befestigungen am horizontalen Tragarm CP 40, Stahl oder □ 120 x 65 mm, für Montage am vertikalen Tragarm über Neigungsverstellung IW 6206.460
- □ 120 x 65 mm

4

- 4a** Ablage für Tastaturen SM 2383.000 über Gehäuse-Flächenverbinder SM 2383.010

- 4b** Bügelgriff CP 6107.100

- 4c** Bügelgriff CP 6107.200

durch Körnerpunkte

5

- Steckerdurchführung SZ 2400.300/.500 als Zugentlastung der Anschlussleitung