

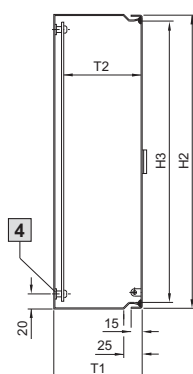



E-Box EB

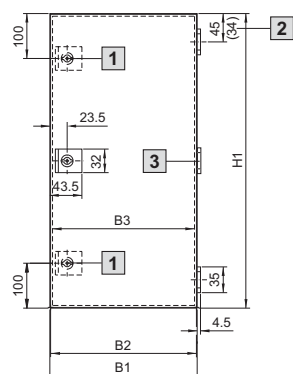

Placa de montaje

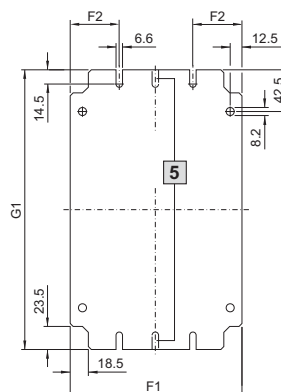

Vista A para fijación mural

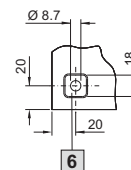

1 En EB 1557.500/
EB 1578.500/EB 1579.500
dos cierres

2 En EB 1551.500
y EB 1553.500

3 Sólo en EB 1579.500

4 Vista A

5 En placas de montaje de
125 mm de ancho sólo
fijación en el centro

6 Pretaladro profundo
de 2 mm

Ref. EB	Medidas de anchura mm			Medidas de altura mm			Medidas de profundidad mm		Dimensiones de las placas de montaje en mm		
	B1	B2	B3	H1	H2	H3	T1	T2	F1	F2	G1
1551.500	150	148	132	150	148	132	80	65	125	62,5	135
1545.500	150	148	132	300	298	282	80	65	125	62,5	285
1546.500	200	198	182	200	198	182	80	65	175	50	185
1552.500	200	198	182	300	298	282	80	65	175	50	285
1547.500	200	198	182	400	398	382	80	65	175	50	385
1553.500	150	148	132	150	148	132	120	105	125	62,5	135
1548.500	150	148	132	300	298	282	120	105	125	62,5	285
1549.500	200	198	182	200	198	182	120	105	175	50	185
1554.500	200	198	182	300	298	282	120	105	175	50	285
1550.500	200	198	182	400	398	382	120	105	175	50	385
1555.500	300	298	282	300	298	282	120	105	275	50	285
1556.500	300	298	282	400	398	382	120	105	275	50	385
1557.500	200	198	182	500	498	482	120	105	175	50	485
1577.500	300	298	282	400	398	382	155	140	275	50	385
1578.500	300	298	282	600	598	582	155	140	275	50	585
1579.500	300	298	282	800	798	782	155	140	275	50	785

B1 = Anchura total
B2 = Anchura puerta
B3 = Anchura interior

H1 = Altura total
H2 = Altura puerta
H3 = Altura interior

T1 = Profundidad total
T2 = Profundidad de montaje
interior

F1 = Anchura placa de montaje
F2 = Canto exterior hasta centro
taladros de fijación

G1 = Altura placa de montaje