


İklimlendirme


Klimalar

Termoelektrik soğutucu


Dış montaj

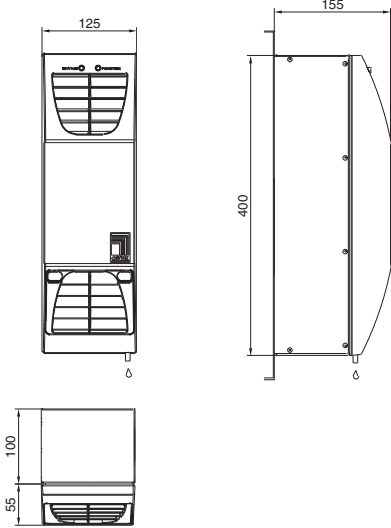


İç montaj

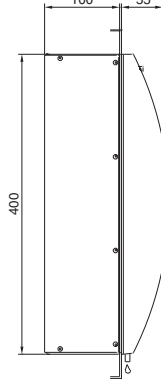

Dış montaj için montaj yuvası boyutları

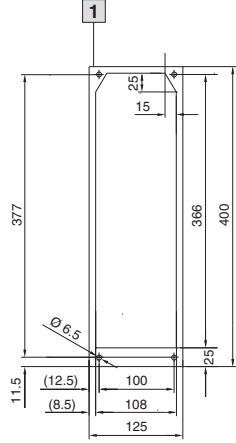

İç montaj için montaj yuvası boyutları

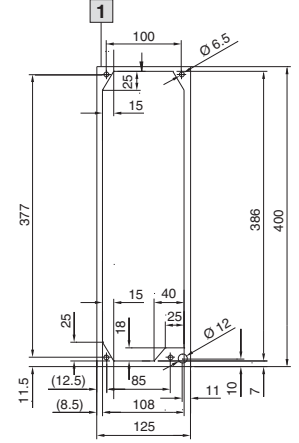


1 Klima dış profili


Duvara monte klimalar

TopTherm, enine format


Dış montaj

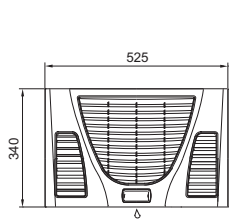


İç montaj

 

Dış montaj için montaj yuvası boyutları

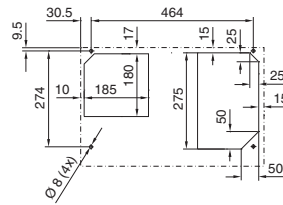


İç montaj için montaj yuvası boyutları

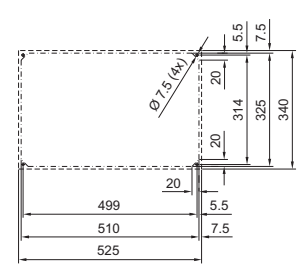


TopTherm, SK 3302.XXX


Dış montaj İç montaj

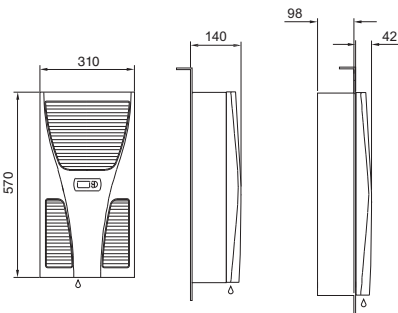

Dış montaj için montaj yuvası boyutları

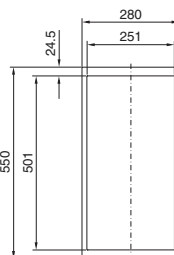


İç montaj için montaj yuvası boyutları

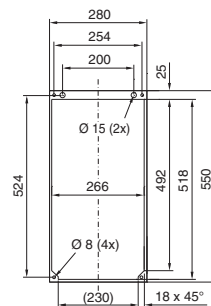


Duvara monte klimalar


TopTherm Blue e, SK 3303.XXX, SK 3361.XXX

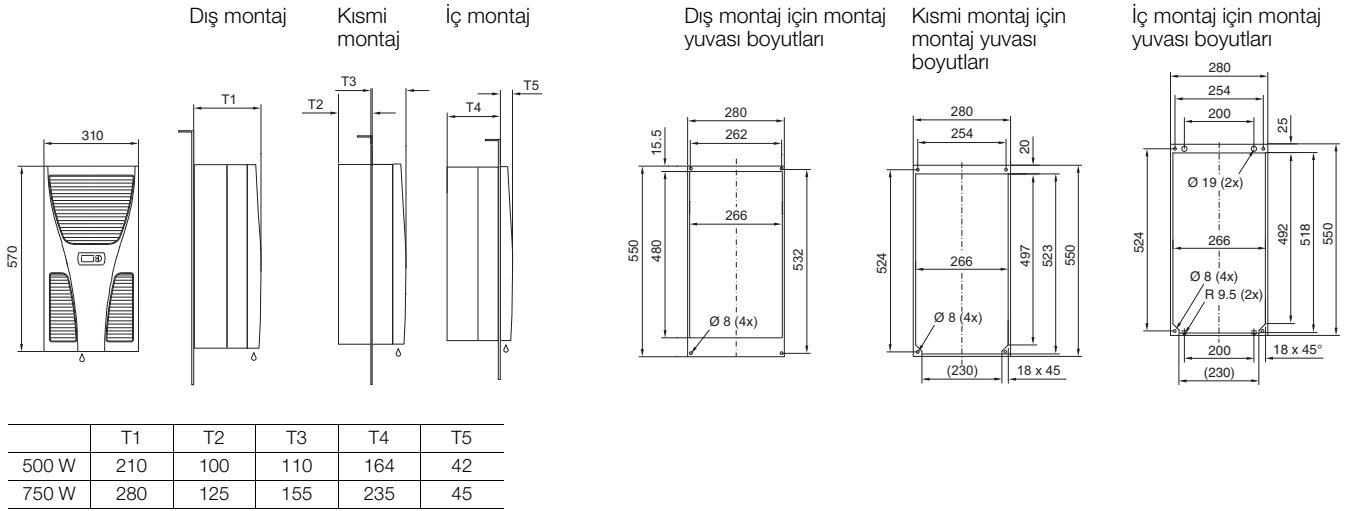

TopTherm Blue e, SK 3304.XXX, SK 3305.XXX

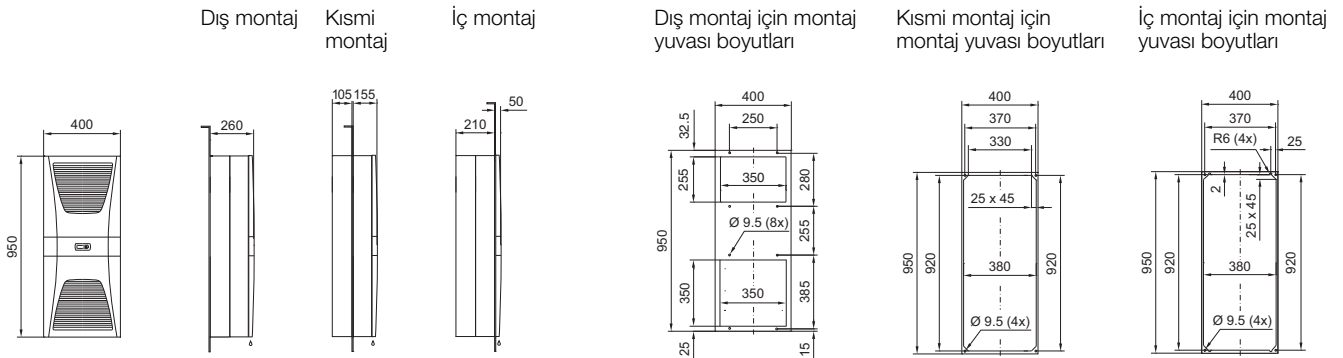

TopTherm Blue e, SK 3328.XXX, SK 3329.XXX

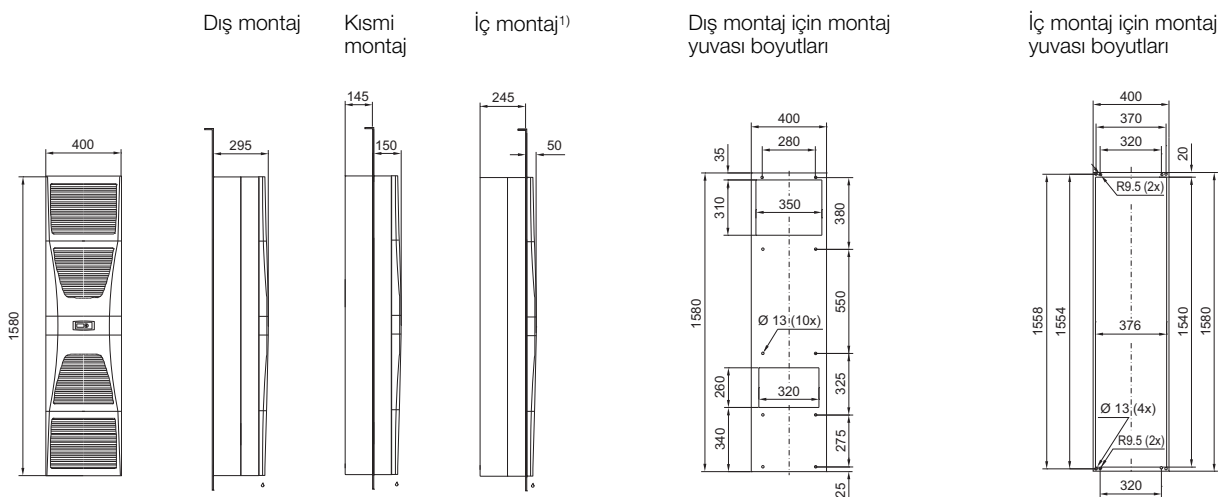


¹⁾ 600 mm genişlikteki kapılara montaj sırasında montaj kesiti kapı merkezinden menteşe tarafı yönünde 10 mm kaydırılmalıdır


Duvara monte klimalar

TopTherm Blue e, SK 3332.XXX


Dış montaj için
montaj yuvası
boyutları

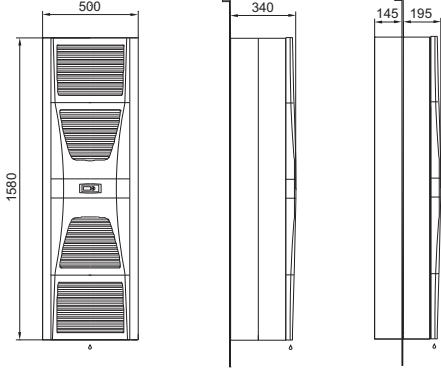

Dış montaj için montaj
yuvası boyutları

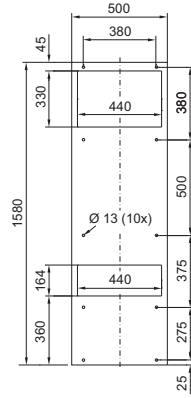


Kısmi montaj için montaj
yuvası boyutları

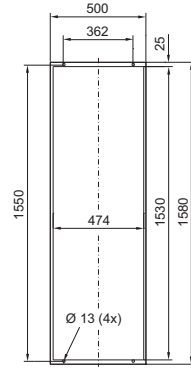


TopTherm Blue e, düz, SK 3366.XXX


Dış montaj için
montaj yuvası
boyutları

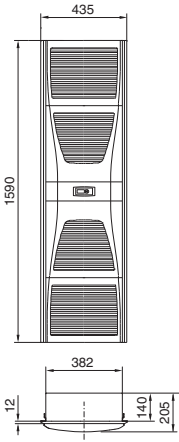


İç montaj için
montaj yuvası
boyutları

 

Dış montaj için montaj
yuvası boyutları

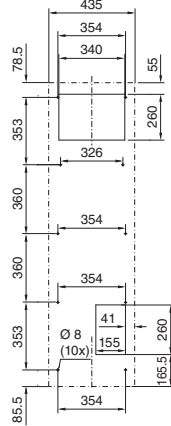


İç montaj için montaj
yuvası boyutları

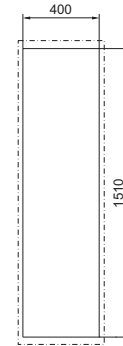


TopTherm Blue e, model NEMA 4X, SK 3303.XXX

Dış montaj

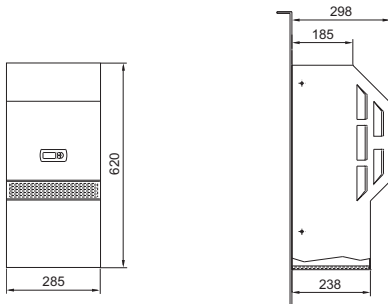


Dış montaj için montaj
yuvası boyutları

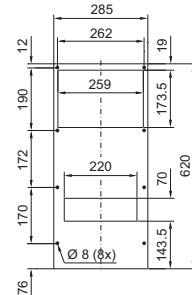


Duvara monte klimalar

TopTherm Blue e, model NEMA 4X, SK 3304.XXX, SK 3305.XXX

Dış montaj

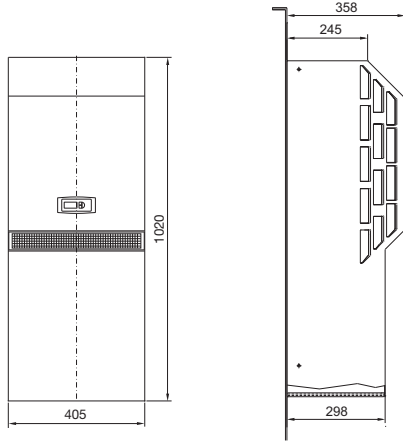


Dış montaj için montaj yuvası boyutları

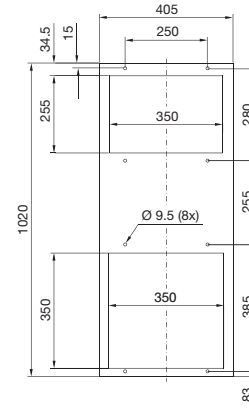

TopTherm Blue e, model NEMA 4X, SK 3328.XXX, SK 3329.XXX

Dış montaj

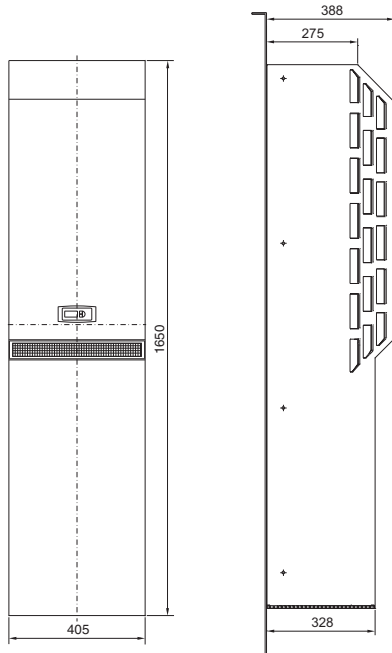

Dış montaj için montaj yuvası boyutları

