

Schaltschränke



PC-Schranksysteme

Basis TS 8

mit Tastatur-Schublade Handbuch 33, Seite 130

Mit Schublade



PC 8366.000, PC 8368.000

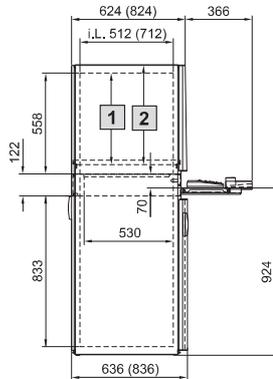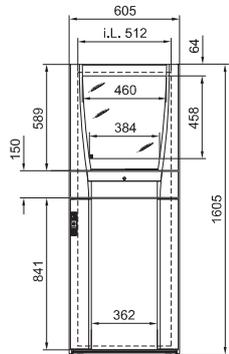

- 1 Max. 505, verstellbar im 25 mm-Raster
- 2 Max. 549, verstellbar im 25 mm-Raster

Mit Einbaufeld, klein und Schublade



PC 8366.300

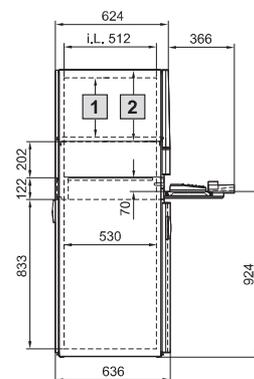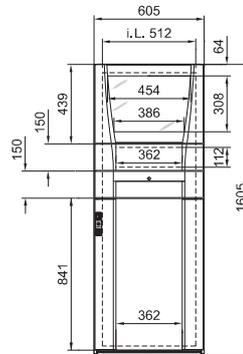

- 1 Max. 355, verstellbar im 25 mm-Raster
- 2 Max. 397, verstellbar im 25 mm-Raster

Mit Einbaufeld, groß und Schublade

PC 8366.400

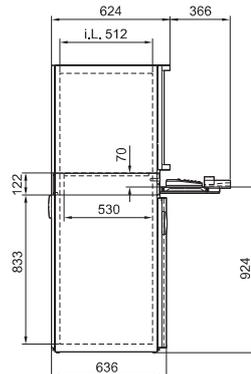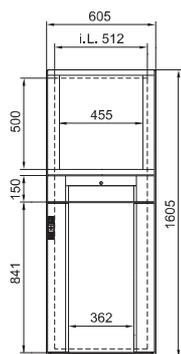

				Best.-Nr. PC			
				Tiefe 636 mm	8366.000	8366.300	8366.400
				Tiefe 836 mm	8368.000	-	-
Lieferumfang	Ausführung	Material	Farbe RAL				
Gehäuse	Rahmen-Konstruktion mit Seitenwänden und Dach von innen befestigt	Stahlblech 1,5 mm	7035 Struktur	■	■	■	
	Bodenbleche, dreiteilig	Stahlblech 1,5 mm	verzinkt				
Tür hinten	mit Stangenverschluss und Doppelbart-Einsatz, rechts scharniert	Stahlblech 2,0 mm	7035 Struktur	■	■	■	
Sichttür oben	mit Tragrahmen von innen verriegelt ¹⁾ , rechts scharniert	Stahlblech 1,5 mm	7015	■	■		
	vertikale Dekor-Blenden	Kunststoff nach UL 94-V0	7035				
	Scheibe mit Siebdruckmaske	Sicherheitsglas ESG 4,0 mm	7015				
Einbaufeld, groß, oben	vertikale Stege, von innen verriegelt ¹⁾ , rechts scharniert	Aluminium-Profil	7035				
	Einbauplatte	Stahlblech 1,5 mm	7015				■
	Abschlussleiste oben/unten	Kunststoff nach UL 94-V0	7035				
Geräteboden für Monitor	gelocht, fest eingebaut	Stahlblech 1,5 mm	7015	■	■		
Schublade für Tastatur	Gehäuse	Stahlblech 1,5 mm	7035	■	■	■	
	Tastatur-Auszug mit Kabelträger sowie Mousepad-Auszug und Tastaturbügel	Stahlblech 1,5 mm	7035				
	Blende mit Griffleiste, eingeklappt als Handballen-Auflage, mit Verschluss, Schließung Nr. 3524 E	Kunststoff nach UL 94-V0	7035/7015/9006				
Einbaufeld, klein	rechts scharniert, links von innen verschraubt, Einbauplatte abgekantet	Stahlblech 1,5 mm	7015		■		
	Dekor-Blenden seitlich	Kunststoff nach UL 94-V0	7035				
Tür unten	vertikale Stege mit Stangenverschluss und Doppelbart-Einsatz, rechts scharniert	Aluminium-Profil	7035	■	■	■	
	Tür- bzw. Einbauplatte abgekantet	Stahlblech 1,5 mm	7015				


¹⁾ mit Entriegelung für Sichttür oben

Basis TS 8

mit Tastatur-Klapplade oder Pultvorbau Handbuch 33, Seite 130


Mit Klapplade

PC 8366.100, PC 8368.100

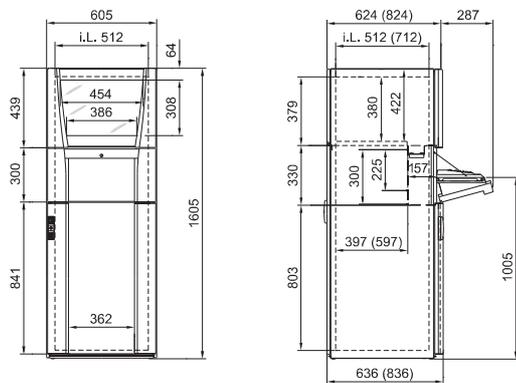

Mit Pultvorbau

PC 8366.200

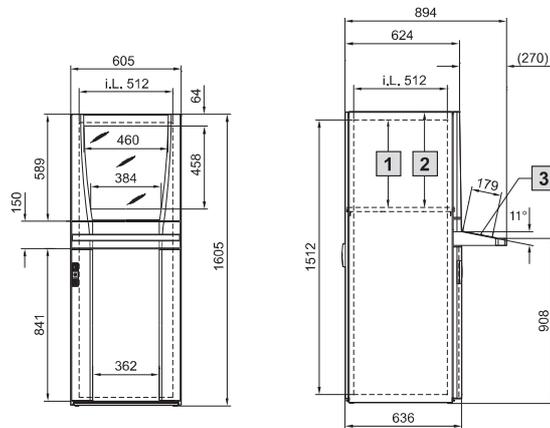

- 1** Max. 505, verstellbar im 25 mm-Raster
- 2** Max. 549, verstellbar im 25 mm-Raster
- 3** Max. Einbaufäche 540 x 179 mm

			Best.-Nr. PC		
			Tiefe 636 mm	8366.100	8366.200
			Tiefe 836 mm	8368.100	–
Lieferumfang	Ausführung	Material	Farbe RAL		
Gehäuse	Rahmen-Konstruktion mit Seitenwänden und Dach von innen befestigt	Stahlblech 1,5 mm	7035 Struktur	■	■
	Bodenbleche, dreiteilig	Stahlblech 1,5 mm	verzinkt		
Tür hinten	mit Stangenverschluss und Doppelbart-Einsatz, rechts scharniert	Stahlblech 2,0 mm	7035 Struktur	■	■
Sichttür oben	mit Tragrahmen von innen verriegelt ¹⁾ , rechts scharniert	Stahlblech 1,5 mm	7015	■	■
	vertikale Dekor-Blenden	Kunststoff nach UL 94-V0	7035		
	Scheibe mit Siebdruckmaske	Sicherheitsglas ESG 4,0 mm	7015		
Geräteboden für Monitor	gelocht, fest eingebaut	Stahlblech 1,5 mm	7015	■	■
Klapplade für Tastatur	Gehäuse mit Mouse-Halterung und Ausschnitt in Rückwand, Breite 19" x Höhe 4 HE, für rückseitige Befestigung	Stahlblech 1,5 mm	7035	■	
	Blende unten angeschlagen, mit 2 Halteseilen, mit Verschluss, Schließung Nr. 3524 E	Kunststoff nach UL 94-V0	7035/7015/9006		
Pultvorbau	Tastatur-Ablage mit Mousepad-Auszug und 2 Klettbandern für Tastatur	Stahlblech 1,5 mm	7035		
	Gehäuse mit abnehmbarem Deckel oben und unten	Stahlblech 1,5 mm/2,0 mm	7035		■
Tür unten	Abschlussleiste oben und Griffleiste	Kunststoff nach UL 94-V0	7035/7015/9006		
	vertikale Stege mit Stangenverschluss und Doppelbart-Einsatz, rechts scharniert	Aluminium-Profil	7035	■	■
	Tür- bzw. Einbauplatte abgekantet	Stahlblech 1,5 mm	7015		

¹⁾ mit Entriegelung für Sichttür oben