


Schaltschränke

Bediengehäuse

Compact-Panel

Handbuch 33, Seite 142

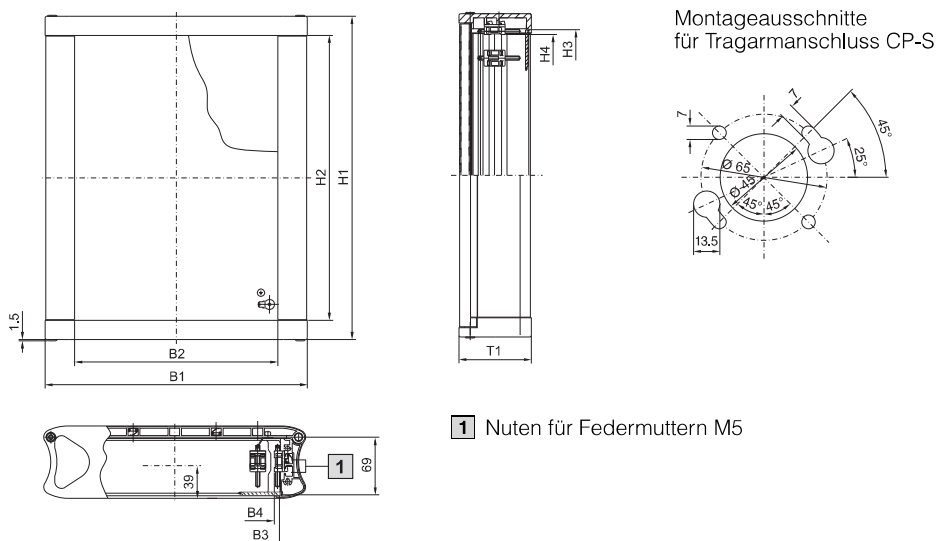


Montageausschnitte
für Tragarmanschluss CP-S

1 Nuten für Federmuttern M5

Best.-Nr. CP (mit Tragarmanschluss CP-S)	6340.000	6340.100	6340.300	6340.400
Breite (B1) mm	241	241	315	315
Höhe (H1) mm	238	388	238	388
Tiefe (T1) mm	87	87	87	87
B2 = Lichte Gehäusebreite	170	170	244	244
B3 = Frontplattenbreite	178	178	252	252
B4 = Lichte Breite zwischen Schraubspanner	164	164	238	238
H2 = Lichte Gehäusehöhe	192	342	192	342
H3 = Frontplattenhöhe	200	350	200	350
H4 = Lichte Höhe zwischen Schraubspanner	186	336	186	336

Bedientürgehäuse

Handbuch 33, Seite 143

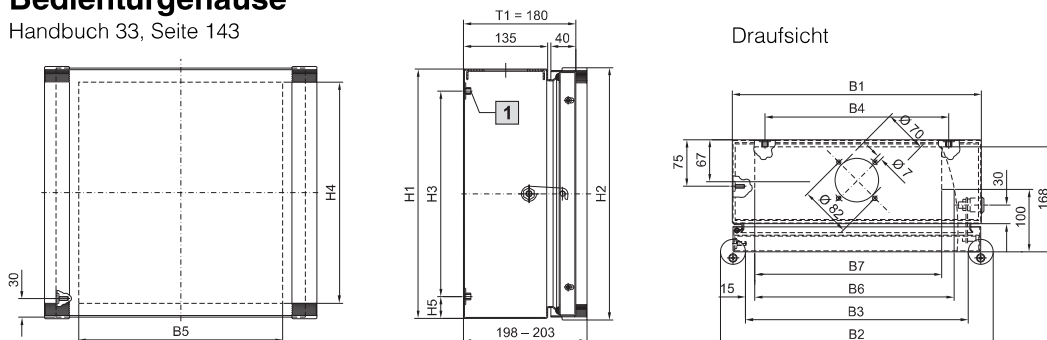

1 Anschweißmutter M6
(nur 6534.000)/M8 für
Befestigung von Montageplatten oder Trag-
schienen

Best.-Nr. CP	1 St.	6534.000	6535.000	6537.000	6536.000	6538.000	6544.000
Breite (B1) mm	VE	300	300	300	400	400	500
Höhe (H1) mm		200	300	400	300	400	500
Tiefe (T1) mm		180	180	180	180	180	180
B2 = Gehäusebreite mit Griffleisten		338	338	338	438	438	538
B3 = Lichtiges Innenmaß, Front zwischen Griffleisten		258	258	258	358	358	458
B4 = Abstand Montageplattenbefestigung		260	215	215	295	295	410
B5 = Max. Frontausbruch, Breite		227	227	227	327	327	427
B6 = Schwenkbare Breite bei Tiefe 100 mm		220	220	220	320	320	420
B7 = Schwenkbare Breite bei Tiefe 168 mm		200	200	200	300	300	400
H2 = Gehäusehöhe mit Griffleisten		205	305	405	305	405	505
H3 = Abstand Montageplattenbefestigung		122	250	350	250	330	445
H4 = Max. Frontausbruch, Höhe		155	255	355	255	355	455
H5 = Abstand Boden – Montageplattenbefestigung		39	25	25	25	35	27,5