


# Schaltschränke

## Tragarmsystem CP-S

### Gehäusebefestigung, neigbar, Aufbau

Handbuch 33, Seite 151


IW 6902.670

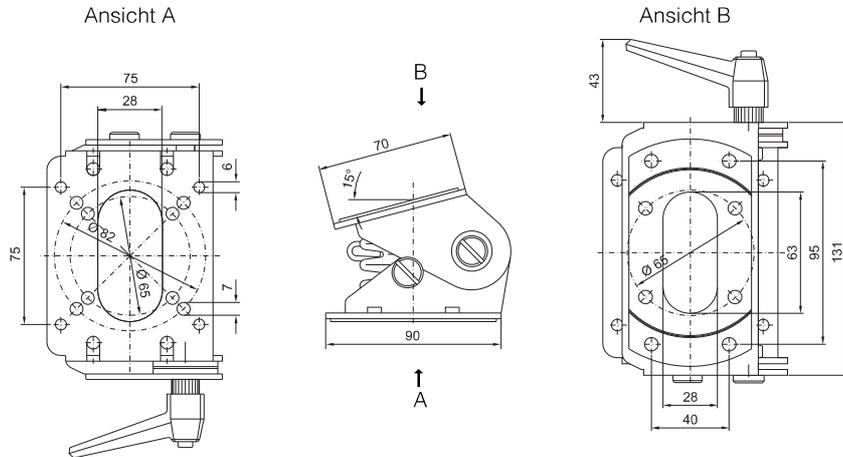

### Gehäusebefestigung CP-S

Handbuch 33, Seite 151


CP 6501.070

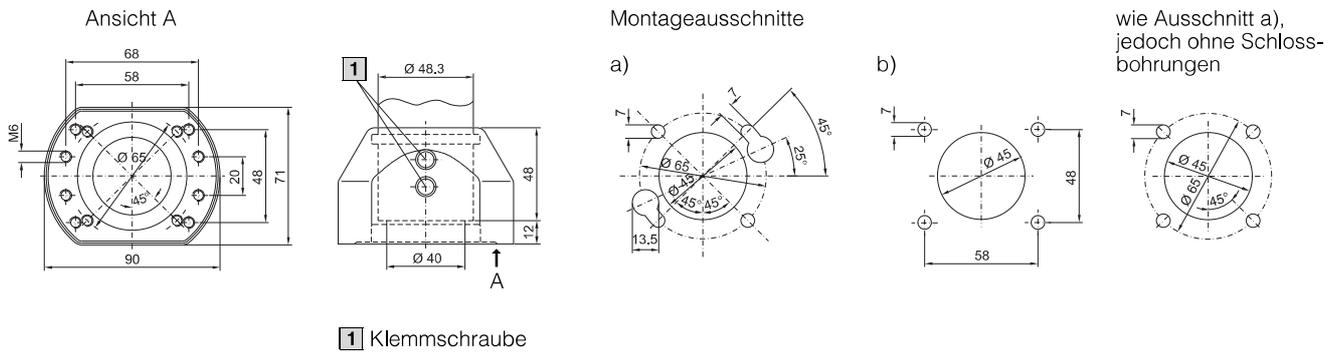

### Gehäusekupplung CP-S

für Tragarmanschluss CP-S, rund Handbuch 33, Seite 151


CP 6501.050

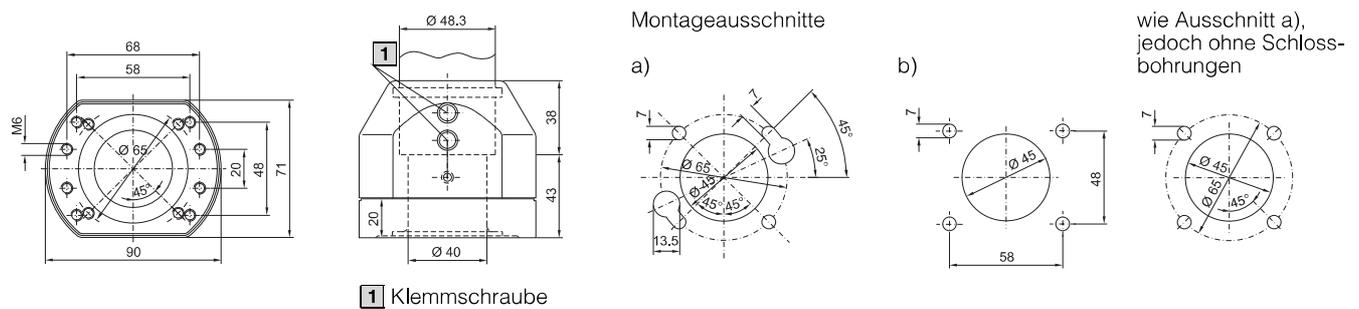

### Gehäusekupplung CP-S

für Tragarmanschluss CP-L □ 120 x 65 mm Handbuch 33, Seite 151


CP 6501.130

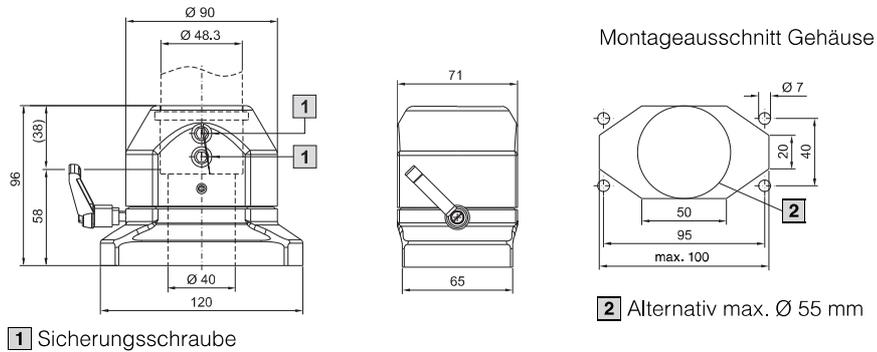

### Winkelkupplung 90° CP-S


Handbuch 33, Seite 151

CP 6501.120

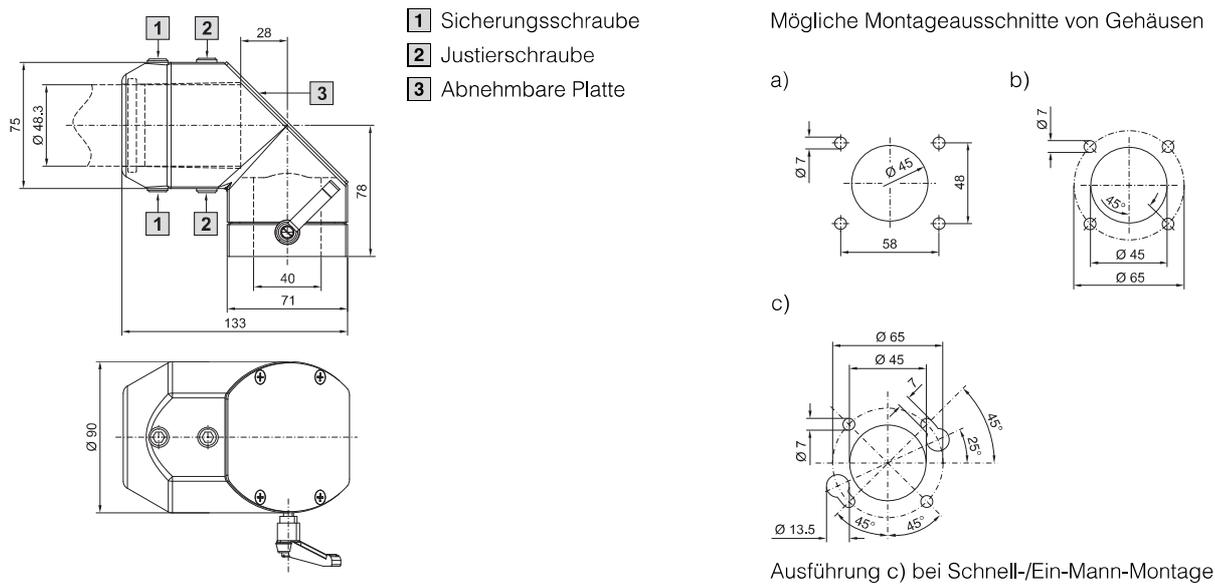

### Tragprofil CP-S

 Handbuch 33, Seite 151



A mm	Best.-Nr. CP
500	6501.000
1000	6501.020

A<sub>min.</sub> = 100 mm  
A<sub>max.</sub> = 2000 mm


# Schaltschränke

## Tragarmsystem CP-S

### Winkelstück 90° CP-S

Handbuch 33, Seite 151


CP 6501.140

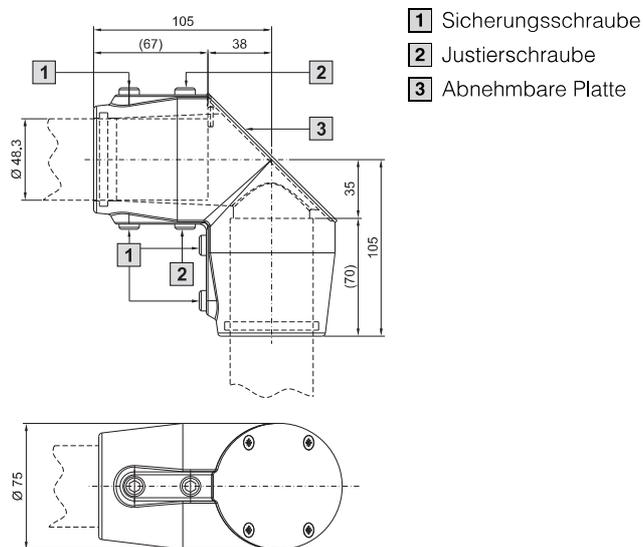

### Aufsatzgelenk CP-S

Handbuch 33, Seite 151



CP 6501.160

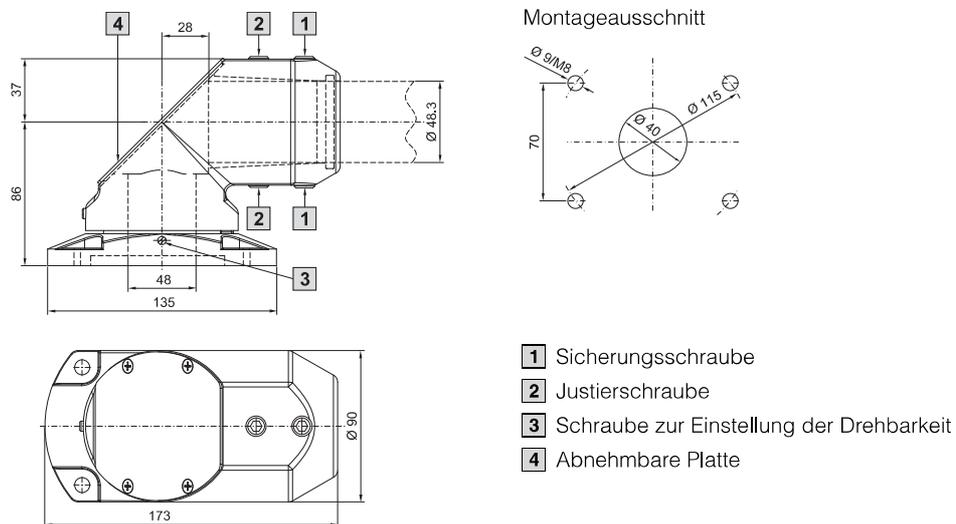


### Wandgelenk CP-S

Handbuch 33, Seite 151

CP 6501.150

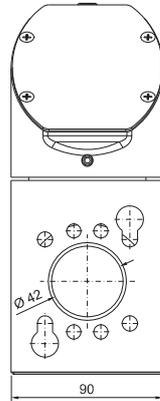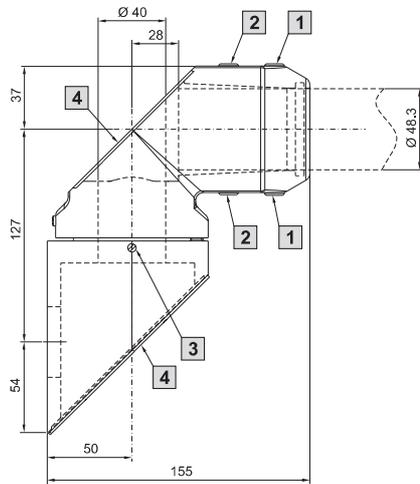

Montageausschnitt  
90°

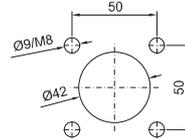


- 1** Sicherungsschraube
- 2** Justierschraube
- 3** Schraube zur Einstellung der Drehbarkeit
- 4** Abnehmbare Platte


### Wand-/Bodenbefestigung CP-S

Handbuch 33, Seite 151

CP 6501.110

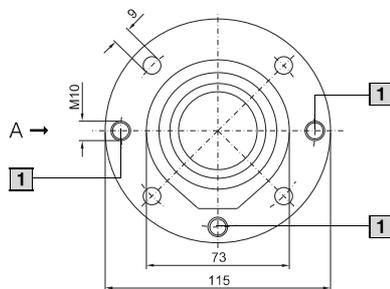

Montageausschnitt

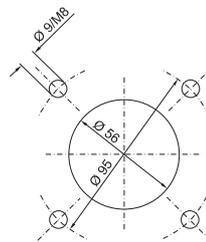

- 1** Justierschraube

Ansicht A

