


Schaltschränke

Tragarmssystem CP-C

Gehäusebefestigung CP-C

für Bediengehäuse mit Tragarmanschluss CP-L Ø 130 mm und CP-XL Handbuch 33, Seite 159


CP 6070.200

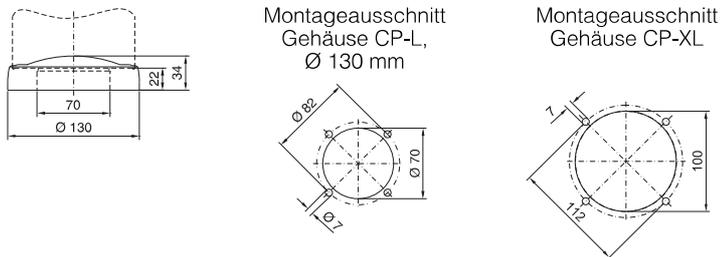

Gehäusekupplung CP-C

für Bediengehäuse mit Tragarmanschluss CP-L Ø 130 mm Handbuch 33, Seite 159


CP 6070.000

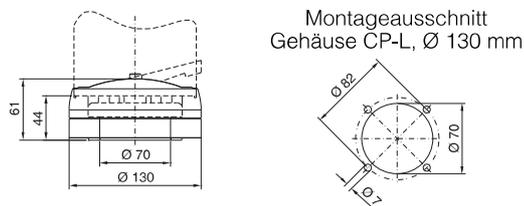

Winkelkupplung 90° CP-C

für Bediengehäuse mit Tragarmanschluss CP-L Ø 130 mm Handbuch 33, Seite 159


CP 6071.200

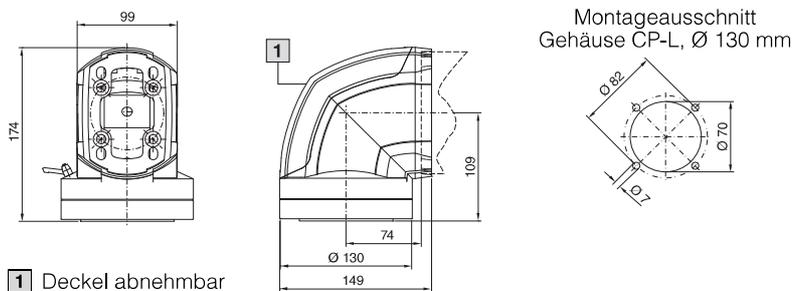

1 Deckel abnehmbar

Tragprofil CP-C, geschlossen und offen

Handbuch 33, Seite 159

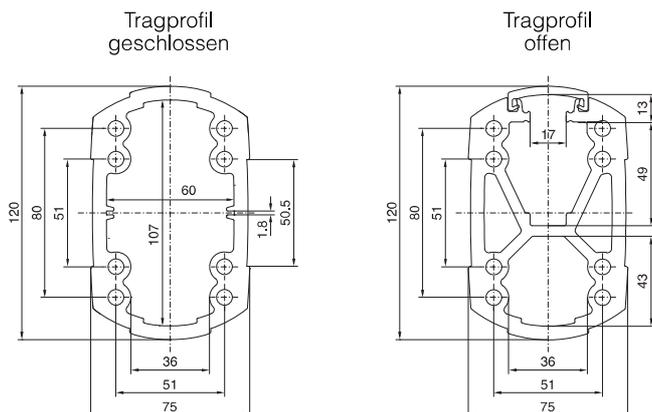


Länge mm	Tragprofil	
	geschlossen	offen
Best.-Nr. CP		
250	6074.000	—
500	6074.100	6075.100
1000	6074.300	6075.300
2000	6074.500	6075.500

Winkelstück 90° CP-C

Handbuch 33, Seite 159

CP 6071.400

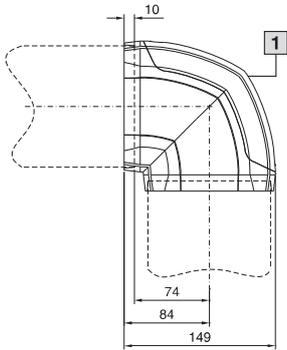


1 Deckel abnehmbar

Zwischengelenk CP-C

Handbuch 33, Seite 159

CP 6071.800

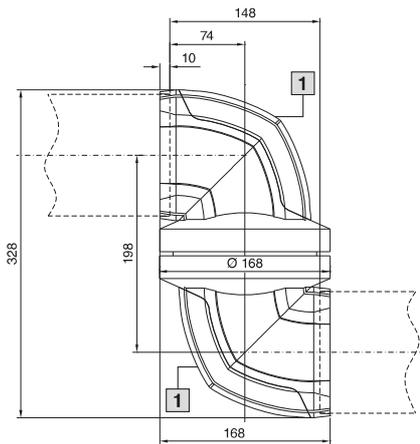


1 Deckel abnehmbar


Aufsatzgelenk CP-C

Abgang vertikal Handbuch 33, Seite 159

CP 6072.800

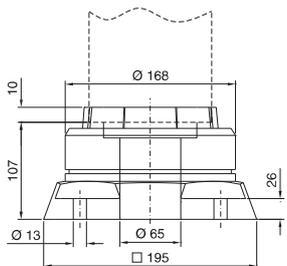

Montageausschnitt

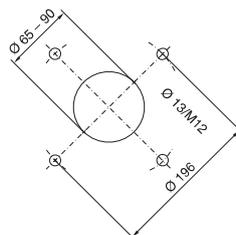


Schaltschränke

Tragarmssystem CP-C

Aufsatzgelenk CP-C

Abgang horizontal Handbuch 33, Seite 159

CP 6072.600

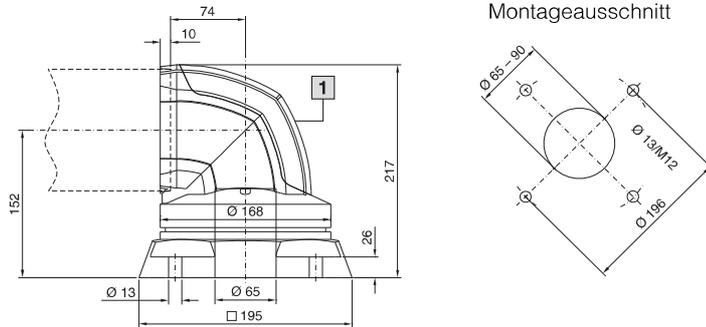


1 Deckel abnehmbar

Wandgelenk CP-C

Abgang vertikal Handbuch 33, Seite 159

CP 6072.400

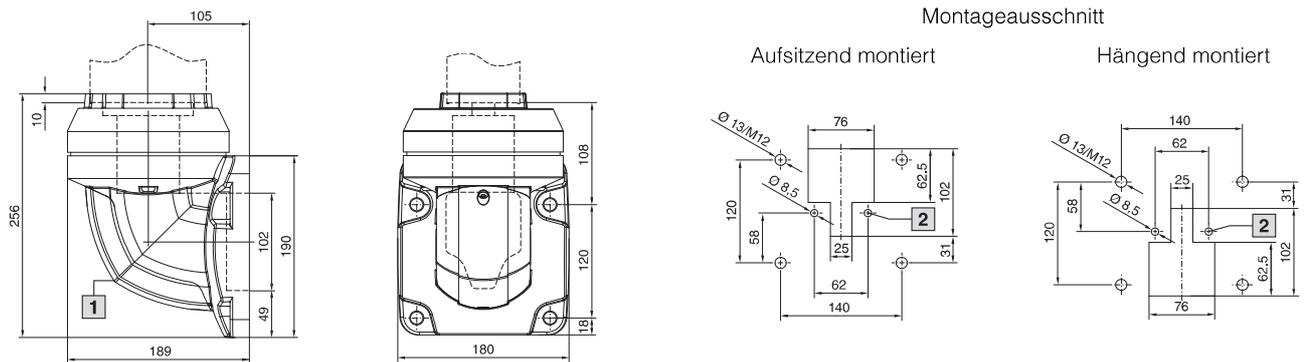


1 Deckel abnehmbar

2 Zum Verstiften

Wandgelenk CP-C

Abgang horizontal Handbuch 33, Seite 159

CP 6072.500

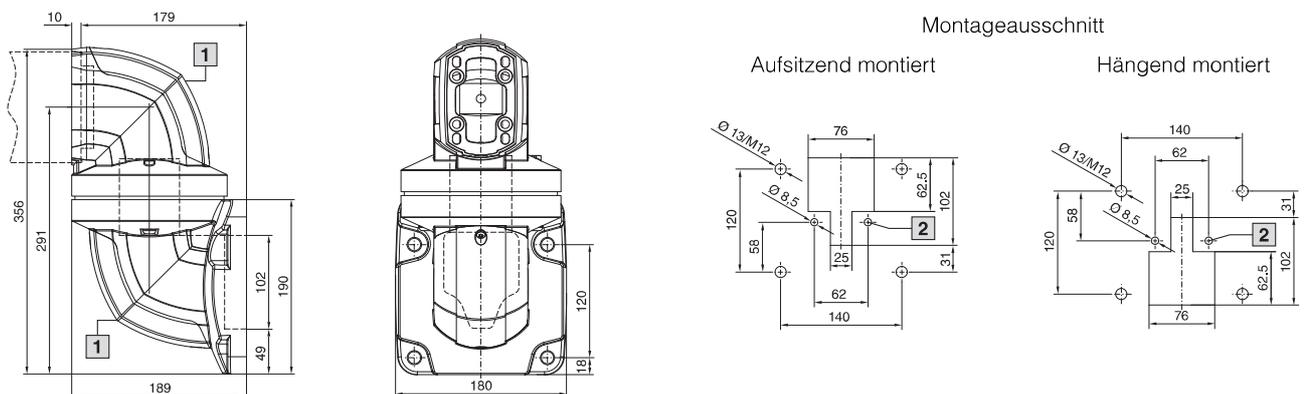


1 Deckel abnehmbar

2 Zum Verstiften

Wand-/Bodenbefestigung, klein CP-C

Handbuch 33, Seite 159


CP 6072.200

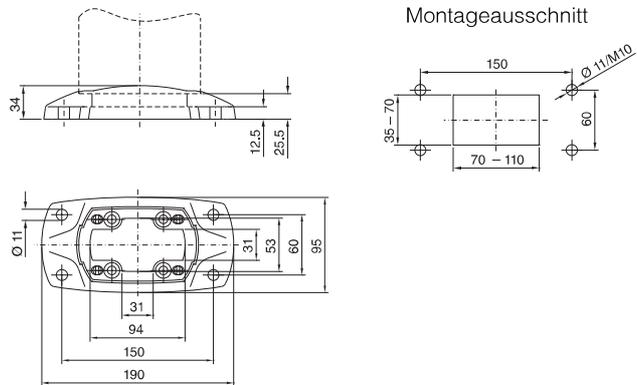

Wand-/Bodenbefestigung, groß CP-C

Handbuch 33, Seite 159

CP 6072.000

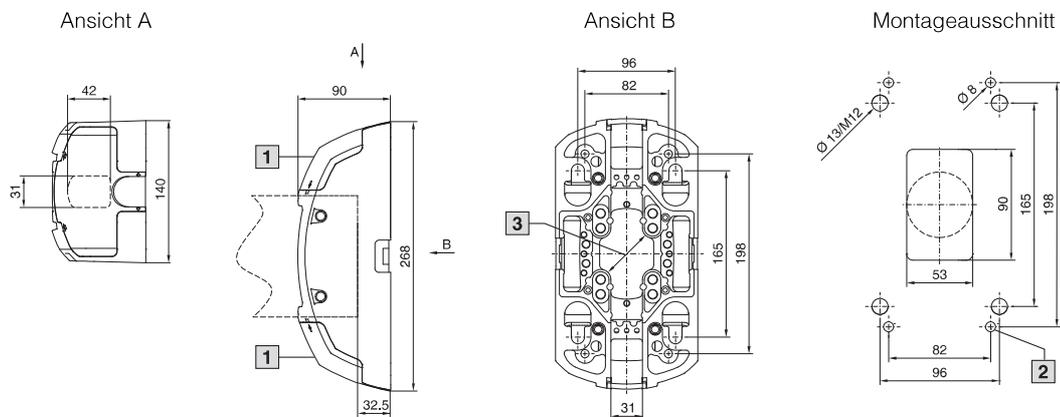

- 1** Deckel abnehmbar
- 2** Zum Versteifen
- 3** Max. Ø 52 mm