



Netzwerk-/Serverschränke TS IT

mit belüfteter Tür, mit 19"-Profilschienen, Breite 600 mm


Vorderansicht

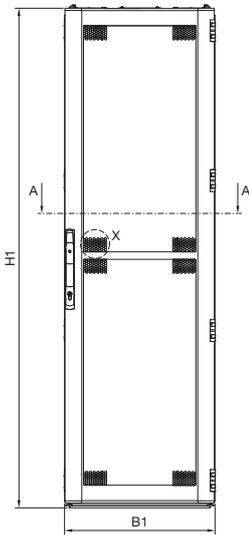


Vorderansicht ohne Türen

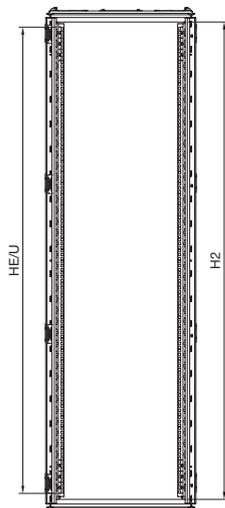


Seitenansicht

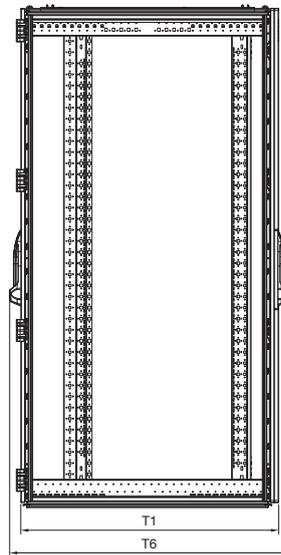


Rückansicht

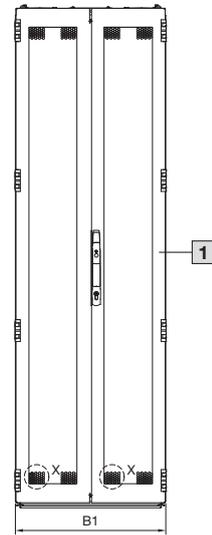


Draufsicht

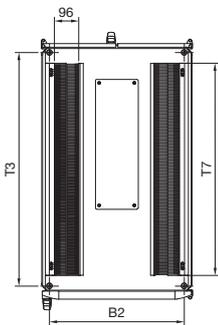


Schnitt A - A

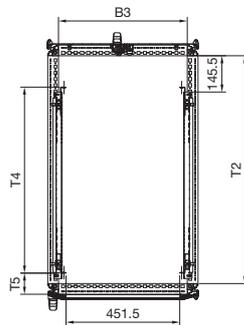

Draufsicht, Tiefe 600 mm

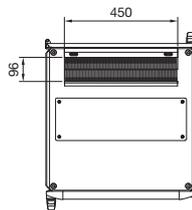

Einzelheit X

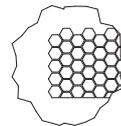

Freie Fläche im Lochblechanteil ca. 85 %

Schrank

B1 = Gesamtbreite

B2 = Abstand Dachbefestigung

B3 = Lichtes Rahmeninnenmaß

H1 = Gesamthöhe

H2 = Lichtes Rahmeninnenmaß

T1 = Gesamttiefe

T2 = Lichtes Rahmeninnenmaß

T3 = Abstand Dachbefestigung

T4 = Abstand 19"-Ebenen

T5 = Abstand Gerüst zu 19"-Ebenen

T6 = Gesamttiefe mit Griffen

T7 = Länge der Bürstenleisten

1 Bei Höhe 1200 mm einteilige Tür

Hinweis:

- Mit montierten Seitenwänden erhöht sich die Gesamtbreite (B1) um 9 mm
- Zwischen angereihten Schränken sind 3 mm für die Dichtung zu berücksichtigen

Best.-Nr. DK	HE	Breitenmaße mm			Höhenmaße mm		Tiefenmaße mm						
		B1	B2	B3	H1	H2	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7
5508.110	42	597	535	512	1998,5	1912	1024	912	935	745	84	1111	850
5510.110	42	597	535	512	1998,5	1912	1224	1112	1135	745	144	1311	1050
5513.110	47	597	535	512	2198,5	2112	1024	912	935	745	84	1111	850
5515.110	47	597	535	512	2198,5	2112	1224	1112	1135	745	144	1311	1050
5526.110	24	597	535	512	1198,5	1112	624	512	535	345	84	711	-
5527.110	38	597	535	512	1798,5	1712	624	512	535	345	84	711	-
5528.110	38	597	535	512	1798,5	1712	824	712	735	545	84	911	650
5529.110	42	597	535	512	1998,5	1912	624	512	535	345	84	711	-
5530.110	42	597	535	512	1998,5	1912	824	712	735	545	84	911	650
5531.110	47	597	535	512	2198,5	2112	824	712	735	545	84	911	650


Schaltschränke

IT-Schranksysteme


Netzwerk-/Serverschränke TS IT

mit belüfteter Tür, mit 19"-Profilschienen, Breite 800 mm


Vorderansicht

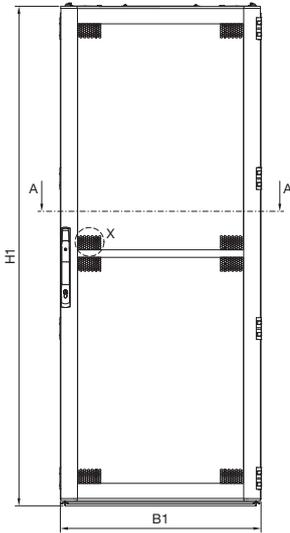


Vorderansicht ohne Türen

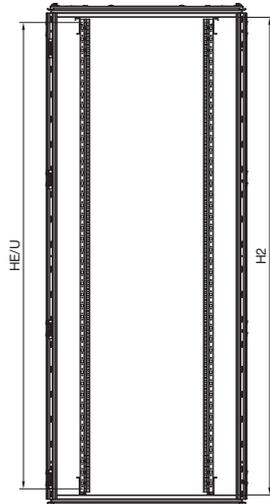


Seitenansicht

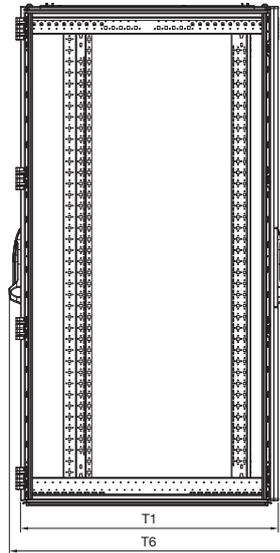


Rückansicht

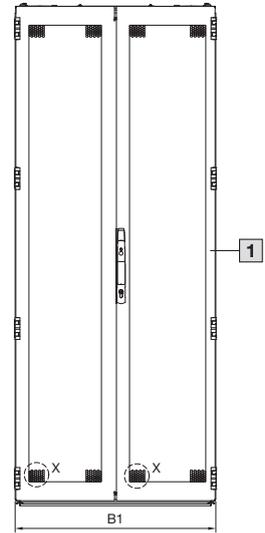


Draufsicht

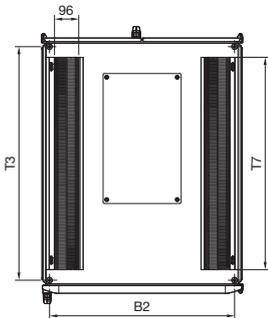


Schnitt A – A

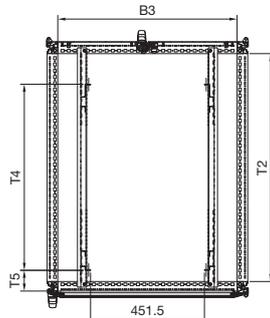

Draufsicht, Tiefe 600 mm

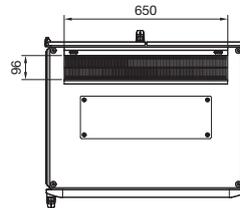

Einzelheit X

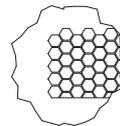

Freie Fläche im Lochblechanteil ca. 85 %

Schrank

B1 = Gesamtbreite

B2 = Abstand Dachbefestigung

B3 = Lichtes Rahmeninnenmaß

H1 = Gesamthöhe

H2 = Lichtes Rahmeninnenmaß

T1 = Gesamttiefe

T2 = Lichtes Rahmeninnenmaß

T3 = Abstand Dachbefestigung

T4 = Abstand 19"-Ebenen

T5 = Abstand Gerüst zu 19"-Ebenen

T6 = Gesamttiefe mit Griffen

T7 = Länge der Bürstenleisten

1 Bei Höhe 1200 mm einteilige Tür

Hinweis:

– Mit montierten Seitenwänden erhöht sich die Gesamtbreite (B1) um 9 mm

– Zwischen angereihten Schränken sind 3 mm für die Dichtung zu berücksichtigen

Best.-Nr. DK	HE	Breitenmaße mm			Höhenmaße mm		Tiefenmaße mm						
		B1	B2	B3	H1	H2	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7
5503.110	24	797	735	712	1198,5	1112	824	712	735	545	147	911	650
5504.110	24	797	735	712	1198,5	1112	1024	912	935	745	87	1111	850
5505.110	38	797	735	712	1798,5	1712	824	712	735	545	147	911	650
5506.110	42	797	735	712	1998,5	1912	624	512	535	445	87	711	–
5507.110	42	797	735	712	1998,5	1912	824	712	735	545	147	911	650
5509.110	42	797	735	712	1998,5	1912	1024	912	935	745	87	1111	850
5511.110	42	797	735	712	1998,5	1912	1224	1112	1135	745	147	1311	1050
5512.110	47	797	735	712	2198,5	2112	824	712	735	545	147	911	650
5514.110	47	797	735	712	2198,5	2112	1024	912	935	745	87	1111	850
5516.110	47	797	735	712	2198,5	2112	1224	1112	1135	745	147	1311	1050