



### Netzwerk-/Serverschränke TS IT

mit belüfteter Tür, vormontiert, mit 19"-Montagerahmen, Breite 800 mm


Vorderansicht

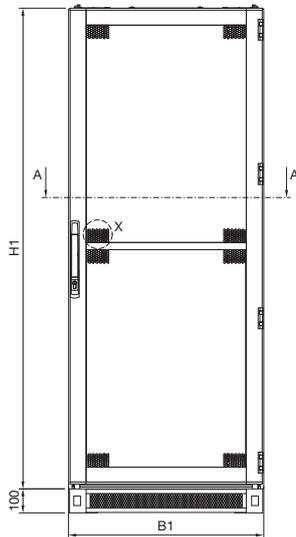


Seitenansicht

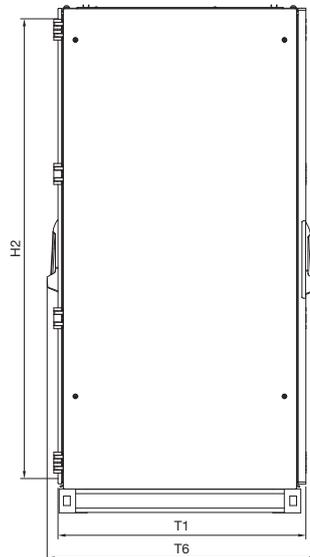

Rückansicht

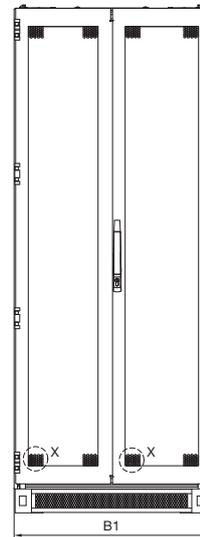


Einzelheit X

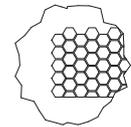


Freie Fläche im Lochblechanteil ca. 85 %

Draufsicht

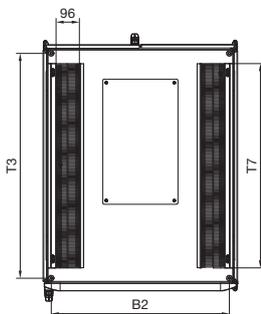

Schnitt A - A

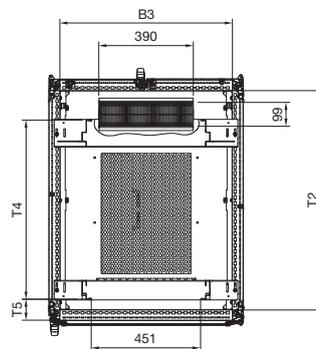

#### Schrank

- B1 = Gesamtbreite
- B2 = Abstand Dachbefestigung
- B3 = Lichtes Rahmeninnenmaß
- H1 = Gesamthöhe
- H2 = Lichtes Rahmeninnenmaß
- T1 = Gesamttiefe
- T2 = Lichtes Rahmeninnenmaß
- T3 = Abstand Dachbefestigung
- T4 = Abstand 19"-Ebenen
- T5 = Abstand Gerüst zu 19"-Ebenen
- T6 = Gesamttiefe mit Griffen
- T7 = Länge der Bürstenleisten

Best.-Nr. DK	HE	Breitenmaße mm			Höhenmaße mm		Tiefenmaße mm						
		B1	B2	B3	H1	H2	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7
5509.161	42	806	735	712	1998,5	1912	1024	912	935	745	87	1111	850