


Schaltschränke

IT-Schranksysteme


Netzwerk-/Serverschränke TS IT

mit Sichttür, vormontiert, mit 19"-Schwenkrahmen, Breite 800 mm


Vorderansicht

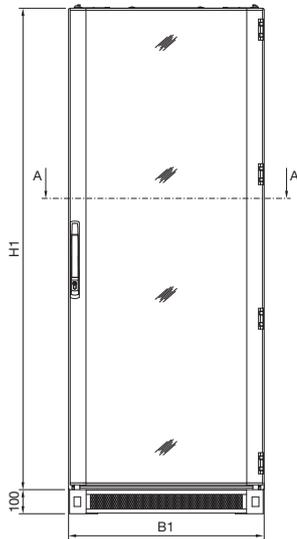


Seitenansicht

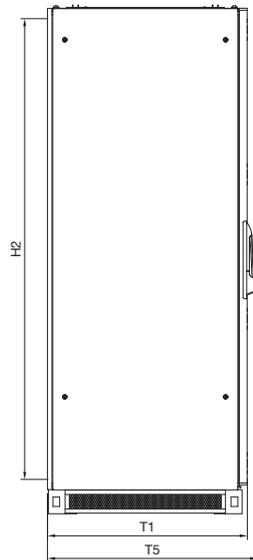


Rückansicht

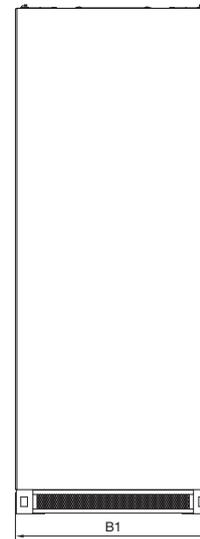

Draufsicht

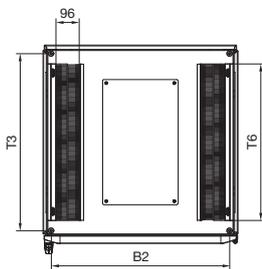

Schnitt A - A

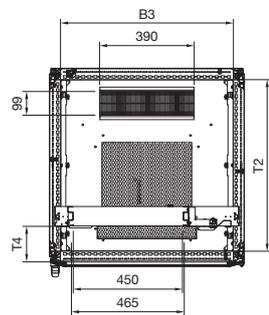

Schrank

- B1 = Gesamtbreite
- B2 = Abstand Dachbefestigung
- B3 = Lichtes Rahmeninnenmaß
- H1 = Gesamthöhe
- H2 = Lichtes Rahmeninnenmaß
- T1 = Gesamttiefe
- T2 = Lichtes Rahmeninnenmaß
- T3 = Abstand Dachbefestigung
- T4 = Abstand Gerüst zu 19"-Schwenkrahmen
- T5 = Gesamttiefe mit Griff
- T6 = Länge der Bürstenleisten

Best.-Nr. DK	HE	Breitenmaße mm			Höhenmaße mm		Tiefenmaße mm					
		B1	B2	B3	H1	H2	T1	T2	T3	T4	T5	T6
5507.170	42	806	735	712	1998,5	1912	824	712	735	145	865	650